

Panasonic®

SHK 6030P

けむりを検知して
声でお知らせ!

火事です
火事です
火事です
火事です



検定
合格品

薄型26mm
スリムでスッキリ

住宅用火災警報器
薄型 **2種** けむり当番

壁掛け取付可能

◎ 配線不要で取付簡単! おすすめ取付場所: 寝室・階段・廊下・居室など

音声タイプ

火事です

電池寿命
約**10**年



台紙



バック：> PET<
袋：> PE<

- 本商品は人命保持や火災事故を未然および完全に防ぐものではありません。あくまでも補助的な商品です。万一、本商品の稼動中に人命、財産などに対し損害が生じても弊社は一切の責任を負いません。
- この商品は検定品です。

おすすめ取付場所

寝室 階段 廊下 居室 など


- 各市町村によって設置および維持基準が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。
- 天井面だけでなく、壁面にも取り付けできます。

取付方法

- 専用リチウム電池を入れた後、および天井面または壁面に取り付けた後は、必ず動作確認をしてください。
- ※詳しくは、付属の取扱説明書を参照してください。

- 天井面または壁面に取付ベースを取付用木ネジで取り付け、専用リチウム電池をセットした本体を取付ベースに取り付ける。

- ※石こうボードに取り付ける場合は、付属の石こうボード用取付プラグを使用してください。

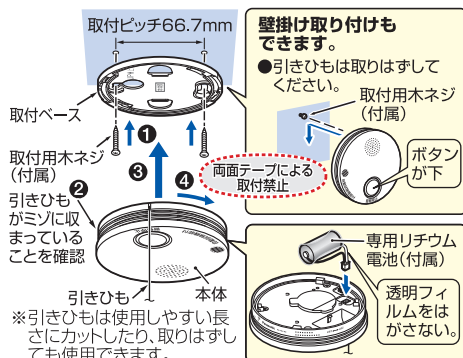

取付上のご注意

- この商品は天井面または壁面の野縁※などの補強材に取り付けてください。取り付けに不備があると引きひも操作や電池交換時に商品が落下し、けがをしたり、他の物品を破損するおそれがあります。
- ※野縁：天井などを張るため下地の骨組みとなる細長い角材
- この商品は電池交換が必要です。電池交換の可能な足場が確保できる場所に取り付けてください。
- 煙が照明器具に遮られるため、照明器具の真上や近くに取付けないでください。照明器具から可能な限り(約50cm)離して取り付けてください。
- 取付場所がコンクリートの場合は、販売店や専門業者に依頼してください。

仕様

使用電池	専用リチウム電池(SH384552520)(3V)×1コ
電池寿命	約10年(※1)
火災警報音量	1mにて70dB以上(検定基準)
寸法	約φ100mm×約26mm(取付ベース含む)
質量	約110g(専用リチウム電池含む)
使用周囲温度	0℃～+40℃

- 引きひもの長さは約80cmです。

- ※1：お客様のご使用環境により短くなる場合があります。

商品取出口



指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。



施工前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


保証書在中

自動試験機能付

消防法令適合品
煙(光電式)2種

取付位置

本体の中心から以下の距離を確保してください。誤動作や故障、または検知が遅れる原因となります。

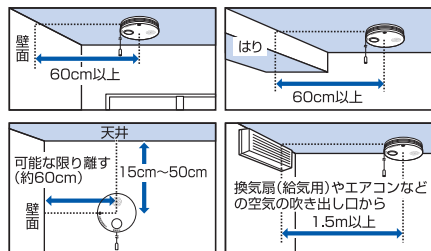

- 階段や廊下などで上記の条件に則した設置が困難な場合は、所轄消防署にご相談ください。


機能

各警報音は一時的に停止できます。

煙を検知すると…
声でお知らせ



煙が正常に
検知できなくなると…

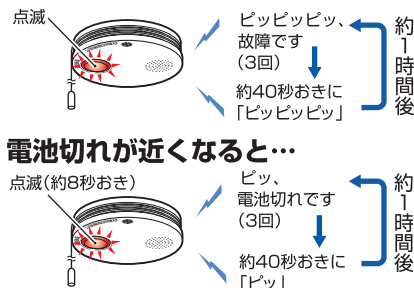

付属品

取扱説明書(保証書付き)	1枚
取付用木ネジ(3.5×25mm)	2本
石こうボード用取付プラグ	2本
専用リチウム電池	1コ



T4549077208989

MP0214-0A

パナソニック株式会社 日本製

説明書は台紙にはさんであります。

説明書取出口

ここから開けてください。

開ける