


# 配線スッキリ、まとめて安全 ケーブルプロテクター特集

## ケーブルプロテクター

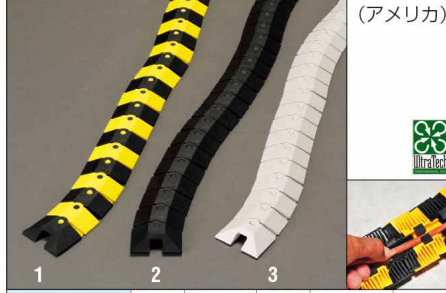

(アメリカ)




1ピース毎に取付可能で  
長さ調整もでき、  
カーブ・コーナーなど  
自由にデザインできます。

品番	色	サイズ W×H(mm)	全長 (m)	価格	税込価格 (8%)
EA983PL-1	黒/黄	76×19	1	6,300円	6,804円
EA983PL-2	黒	76×19	1	6,300円	6,804円
EA983PL-3	グレー	76×19	1	6,300円	6,804円

エクステンション(延長パーツ)


品番	色	サイズ W×H(mm)	全長 (m)	価格	税込価格 (8%)
EA983PL-31	黒/黄	76×19	0.33	2,340円	2,527円
EA983PL-32	黒	76×19	0.33	2,340円	2,527円
EA983PL-33	グレー	76×19	0.33	2,340円	2,527円

- 参考耐荷重…約14t
- 内部開口サイズ…  
19×9.5(H)mm
- 重量…-1~3:0.7kg  
-31~33:0.2kg
- 1ピース毎に取付可能で長さ調整もでき、カーブ・コーナーなど自由にデザインできます。

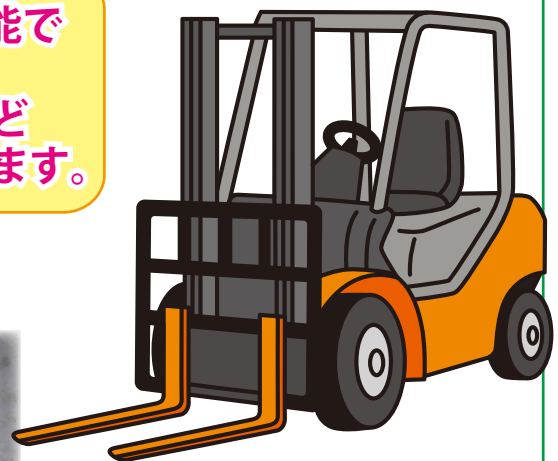

車両が通っても大丈夫!

## ケーブルプロテクター

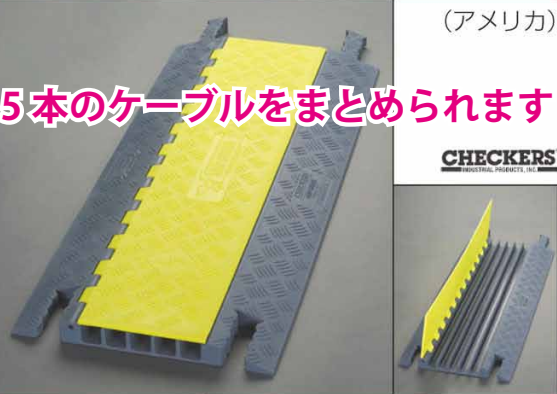


(アメリカ)

5本のケーブルをまとめられます



## ケーブルプロテクター

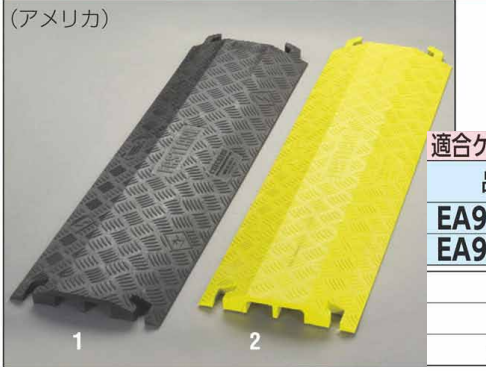

(アメリカ)

- 耐荷重…約4.7t
- 重量…約4.2kg

適合ケーブル径: φ25mm以下用(下部スリットタイプ)

品番	色	価格	税込価格 (8%)
EA983PF-1	黒	17,600円	19,008円
EA983PF-2	黄	17,600円	19,008円

サイズ(mm)		
幅	高さ	全長
273	38.1	914


適合ケーブル径: φ31.8mm以下用

品番	重量(kg)	価格	税込価格 (8%)
EA983PC-5	5.78	28,600円	30,888円

品番	サイズ(mm)		
	幅	高さ	全長
EA983PC-5	417.6	40.4	914

- 耐荷重…約2.26t
- 開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。
- 設置しやすいコスト重視タイプ

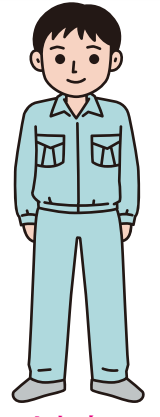

EA983PF-1 と EA983PF-2 を交互に繋げば、トラ柄になります。

表示価格はカタログ価格です。2018年12月31日まで有効です。



商品の詳細はこちらでご覧頂けます。  
<http://www.esco-net.com>

