

安全第一

ESCO 特選

# 安全対策

商品特集

反射・蛍光色で視覚に訴え注意喚起！

鉄道関連・工場内・道路や駐車場など現場の安全対策に！！

## 反射

光を反射させて輝く。衝突防止などの注意喚起に

Reflective Tape & Spray

### ハイレベル反射テープ



ESCO  
オススメ

【幅50mm×長さ9m】

- ・緑 品番 EA983G-41
- ・白 品番 EA983G-42
- ・赤 品番 EA983G-43
- ・青 品番 EA983G-44
- ・黄 品番 EA983G-45
- ・橙 品番 EA983G-46

価格 7,000円  
税込価格(8%) 7,560円

●厚み…0.4mm ●粘着式 ●屋外対応 ●反射タイプ ●シマの幅(-47,-48)…75mm



【幅50mm×長さ9m】

- ・黄/黒 品番 EA983G-47
- ・赤/白 品番 EA983G-48

価格 8,820円  
税込価格(8%) 9,526円



【幅50mm×長さ9m】

品番 EA983G-49  
価格 15,400円  
税込価格(8%) 16,632円

●厚み…0.3mm ●粘着式 ●屋外対応 ●反射タイプ



【幅25mm×長さ7.6m】

品番 EA983GR-1  
価格 5,060円  
税込価格(8%) 5,465円

●厚み…0.33mm ●粘着式 ●屋外対応 ●反射タイプ ●シマの幅…152mm ●材質…基材：ビニール、粘着剤：アクリル系



【幅50mm×長さ3m】

品番 EA983GR-2  
価格 4,870円  
税込価格(8%) 5,260円

### 反射テープ



【幅25mm×長さ9m】

- ・赤 品番 EA983GA-42
- ・黄 品番 EA983GA-43
- ・白 品番 EA983GA-46
- ・橙 品番 EA983GA-47

価格 1,650円 税込価格(8%) 1,782円

- ・黄/黒 品番 EA983GA-44
- ・赤/白 品番 EA983GA-45

価格 2,160円 税込価格(8%) 2,333円

●厚み…約0.11～0.14mm ●反射タイプ ●-14、-15、-44、-45は約45mm間隔のシマになっています。



【幅50mm×長さ9m】

- ・緑 品番 EA983G-11
- ・赤 品番 EA983G-12
- ・黄 品番 EA983G-13
- ・白 品番 EA983G-16
- ・橙 品番 EA983G-17

価格 3,000円 税込価格(8%) 3,240円

- ・黄/黒 品番 EA983G-14
- ・赤/白 品番 EA983G-15

価格 3,980円 税込価格(8%) 4,298円

### 蛍光反射テープ



ESCO  
オススメ

【幅25mm×長さ0.6m】

- ・蛍光ライムイエロー 品番 EA983GR-32
- ・蛍光シルバー 品番 EA983GR-33
- ・蛍光レッド 品番 EA983GR-34



価格 1,280円  
税込価格(8%) 1,382円

●厚み…0.44mm ●粘着式 ●屋外対応 ●材質…基材：ハイクロス、粘着剤：感圧接着

### 強力反射スプレー



●つや有り

| 品番        | カラー  | 内容量   | 価格     | 税込価格(8%) |
|-----------|------|-------|--------|----------|
| EA942EY-1 | イエロー | 100ml | 1,600円 | 1,728円   |
| EA942EY-2 | ホワイト | 100ml | 1,600円 | 1,728円   |
| EA942EY-3 | レッド  | 100ml | 1,600円 | 1,728円   |

●手軽なスプレータイプで、強力な光の反射性能を持ち、交通・安全防災・危険表示などに  
●乾燥時間(指触)…20℃:約15分、冬期:約30分  
●塗り面積(1回塗り)…0.12～0.16m<sup>2</sup>

### 反射トラテープ



| 品番        | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚み(mm) | 価格     | 税込価格(8%) |
|-----------|-------|-------|--------|--------|----------|
| EA983F-26 | 50    | 10    | 0.12   | 600円   | 648円     |
| EA983F-28 | 50    | 50    | 0.12   | 2,700円 | 2,916円   |

●反射タイプ ●粘着式(アクリル系)  
●材質…基材：PET、粘着剤：アクリル系

### 粗面用反射トラテープ



| 品番          | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚み(mm) | 価格      | 税込価格(8%) |
|-------------|-------|-------|--------|---------|----------|
| EA983FD-100 | 100   | 10    | 0.20   | 9,640円  | 10,411円  |
| EA983FD-150 | 150   | 10    | 0.20   | 13,700円 | 14,796円  |
| EA983FD-200 | 200   | 10    | 0.20   | 18,200円 | 19,656円  |

●反射タイプ ●粘着式(アクリル系)  
●材質…基材：アルミ(PETフィルム)  
●反射ガラスビーズ封入型 ●シマの幅…90mm

### 反射トラテープ



| 品番         | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚み(mm) | 価格      | 税込価格(8%) |
|------------|-------|-------|--------|---------|----------|
| EA983F-101 | 460   | 1     | 0.25   | 2,840円  | 3,067円   |
| EA983F-103 | 460   | 3     | 0.25   | 8,500円  | 9,180円   |
| EA983F-201 | 920   | 1     | 0.25   | 5,670円  | 6,124円   |
| EA983F-203 | 920   | 3     | 0.25   | 17,000円 | 18,360円  |
| EA983F-205 | 920   | 5     | 0.25   | 26,700円 | 28,836円  |

●粘着式(アクリル系) ●反射タイプ ●シマの幅…90mm  
●材質…基材：PETフィルム、反射剤：ガラスビーズ ●危険表示や注意喚起に

### 蛍光粘着テープ



●屋外で使用しても優れた耐久力を持っています。

| グリーン        |           | レモンイエロー   |           | オレンジイエロー     |        | オレンジ         |  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|--|
| 品番          | 幅<br>(mm) | 長さ<br>(m) | 厚み<br>(μ) | カラー          | 価格     | 税込価格<br>(8%) |  |
| EA983GF-20G | 20        | 30        | 356       | グリーン         | 4,000円 | 4,320円       |  |
| EA983GF-20L | 20        | 30        | 356       | レモン<br>イエロー  | 4,000円 | 4,320円       |  |
| EA983GF-20Y | 20        | 30        | 356       | オレンジ<br>イエロー | 4,000円 | 4,320円       |  |
| EA983GF-20R | 20        | 30        | 356       | オレンジ         | 4,000円 | 4,320円       |  |
| EA983GF-45G | 45        | 30        | 356       | グリーン         | 7,740円 | 8,359円       |  |
| EA983GF-45L | 45        | 30        | 356       | レモン<br>イエロー  | 7,740円 | 8,359円       |  |
| EA983GF-45Y | 45        | 30        | 356       | オレンジ<br>イエロー | 7,740円 | 8,359円       |  |
| EA983GF-45R | 45        | 30        | 356       | オレンジ         | 7,740円 | 8,359円       |  |
| EA983GF-90G | 90        | 9         | 356       | グリーン         | 5,360円 | 5,789円       |  |
| EA983GF-90L | 90        | 9         | 356       | レモン<br>イエロー  | 5,360円 | 5,789円       |  |
| EA983GF-90Y | 90        | 9         | 356       | オレンジ<br>イエロー | 5,360円 | 5,789円       |  |
| EA983GF-90R | 90        | 9         | 356       | オレンジ         | 5,360円 | 5,789円       |  |

 
●粘着式 ●材質…外装：ビニール  
●日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。

### 蛍光粘着テープ



●粘着式 ●材質…基材：塩化ビニール、粘着剤：アクリル系  
●日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。

### 蛍光マグネットシート



| 品番         | サイズ (mm) | カラー   | 価格   | 税込価格 (8%) |
|------------|----------|-------|------|-----------|
| EA781BX-51 | 200×300  | 蛍光レッド | 980円 | 1,058円    |
| EA781BX-52 | 200×300  | 蛍光レモン | 980円 | 1,058円    |

●マグネット式 ●材質…表面：塩ビ、裏面：磁石  
●視認性の高い蛍光色のマグネットシートです。


### 蛍光トラテープ



| 品番         | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 色    | 価格     | 税込価格 (8%) |
|------------|--------|--------|---------|------|--------|-----------|
| EA983F-45L | 45     | 5      | 0.38    | 蛍光   | 3,700円 | 3,996円    |
| EA983F-90L | 90     | 5      | 0.38    | イエロー | 7,400円 | 7,992円    |
| EA983F-45R | 45     | 5      | 0.38    | 蛍光   | 3,700円 | 3,996円    |
| EA983F-90R | 90     | 5      | 0.38    | オレンジ | 7,400円 | 7,992円    |

●粘着式 ●長期屋外対応 ●シマの幅…35mm  
●基材：ビニール、粘着剤：アクリル系  
●蛍光色は同系普通色の約2倍の視認性  
●太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。

### 蛍光粘着シート

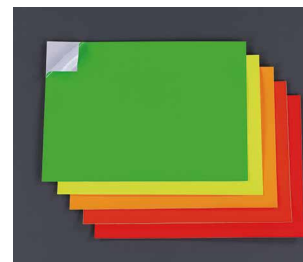

| 品番        | サイズ (mm)        | カラー        | 価格   | 税込価格 (8%) |
|-----------|-----------------|------------|------|-----------|
| EA983GG-1 | 297×210 (A4サイズ) | 蛍光グリーン     | 500円 | 540円      |
| EA983GG-2 | 297×210 (A4サイズ) | 蛍光レモンイエロー  | 500円 | 540円      |
| EA983GG-3 | 297×210 (A4サイズ) | 蛍光オレンジイエロー | 500円 | 540円      |
| EA983GG-4 | 297×210 (A4サイズ) | 蛍光オレンジ     | 500円 | 540円      |
| EA983GG-5 | 297×210 (A4サイズ) | 蛍光レッド      | 500円 | 540円      |

●JIS 安全色一般事項 (JIS Z9103) に従って作られており、強い蛍光色は安全標識として絶大な効果を発揮。  
●粘着式 (剥離紙付) ●厚み…0.2mm  
●材質…テープ基材：塩化ビニール、粘着剤：アクリル系  
●屋外で使用しても優れた耐久力を持っています。  
●JIS 安全色一般事項 (JIS Z9103) に従って作られており、強い蛍光色は安全標識として絶大な効果を発揮します。  
●安全防犯標識、交通標識、看板・ウィンドウ装飾、価格札等に。

### 超濃色鮮明 蛍光スプレー



| 品番        | カラー    | 価格     | 税込価格 (8%) |
|-----------|--------|--------|-----------|
| EA942EV-1 | 蛍光レモン  | 2,460円 | 2,657円    |
| EA942EV-2 | 蛍光オレンジ | 2,460円 | 2,657円    |

●内容量…300ml ●乾燥時間 (指触)…夏期：約20分、冬期：約40分  
●塗り面積 (2回塗り)…0.8～1.2m<sup>2</sup>  
●同系普通色の約2倍の視認性  
●下塗りなしで塗装できます。

| 品番        | カラー | 価格     | 税込価格 (8%) |
|-----------|-----|--------|-----------|
| EA942EV-6 | レッド | 2,670円 | 2,884円    |
| EA942EV-7 | レモン | 2,670円 | 2,884円    |

●内容量…300ml ●使用温度範囲…10～30℃  
●乾燥時間…夏期：約20分、冬期：約40分  
●水に濡れた面へ鮮明な蛍光色で目立つ塗装が可能  
●木材、廃材、スレート、コンクリート等色々な素材に

| 品番         | カラー  | 価格   | 税込価格 (8%) |
|------------|------|------|-----------|
| EA942EV-20 | ホワイト | 920円 | 994円      |

●内容量…100ml ●使用温度範囲…10～30℃  
●乾燥時間…夏期：約20分、冬期：約40分  
●蛍光、蓄光、反射の効果を高めます。  
●速乾で効率よく上塗りができます。  
●屋内木部・鉄部・プラスチック等に

### [水性] 区画ライン用蛍光塗料



| 品番        | カラー  | 内容量 | 価格      | 税込価格 (8%) |
|-----------|------|-----|---------|-----------|
| EA942EW-1 | イエロー | 1kg | 11,200円 | 12,096円   |

●乾燥時間 (指触)…20℃：約30分、冬期：約1時間  
●塗り面積 (2回塗り)…2m<sup>2</sup>  
●アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料  
●下塗りに白色塗装なしで施工できます。

### 滑り止め塗料 (蛍光色)



| 品番         | カラー    | 内容量 | 価格      | 税込価格 (8%) |
|------------|--------|-----|---------|-----------|
| EA942EW-61 | 蛍光レモン  | 1kg | 15,000円 | 16,200円   |
| EA942EW-63 | 蛍光オレンジ | 1kg | 15,000円 | 16,200円   |

●乾燥時間 (指触)…約30分 ●塗り面積 (2回塗り)…約2m<sup>2</sup>  
●滑り易い箇所の滑り止め対策に。  
●注意喚起効果の高い蛍光色になっています。  
●表面色保持の高、専用トップコートを塗装下さい。

### [油性] 蛍光塗料 [屋内外用]



| 品番         | カラー  | 内容量 | 価格      | 税込価格 (8%) |
|------------|------|-----|---------|-----------|
| EA942EW-21 | レモン  | 1kg | 14,400円 | 15,552円   |
| EA942EW-22 | イエロー | 1kg | 14,400円 | 15,552円   |
| EA942EW-23 | オレンジ | 1kg | 14,400円 | 15,552円   |
| EA942EW-31 | レモン  | 4kg | 48,500円 | 52,380円   |

●乾燥時間 (指触)…20℃：約30分、冬期：約1時間  
●塗り面積 (2回塗り)…1kg：2m<sup>2</sup>、4kg：16m<sup>2</sup>  
●標準塗装仕様…下塗：白色油性塗料 (1回)、上塗：本製品 (2回)  
●油性ペイントの上に重ね塗り可能



お問い合わせ先  
営業部 TEL.06-6532-6226  
<http://www.esco-net.com/>

