



 **SATA**®

2024 ESCO ORIGINAL CATALOG



プロフェッショナルが認める世界的ツールメーカー

SATA社は世界でも有数の規模である Apex Tool グループの傘下であり、ハンドツール製造を主とした世界的に見ても大規模な工具製造会社です。高品質な工具を低価格で提供しており、それらの工具は様々な分野でプロフェッショナルなユーザーに広く使われています。

SATA 2024 ESCO ORIGINAL CATALOG

目次

トレー式工具セット	01	六角棒レンチ	19
工具セット	04	弱電工具	20
ソケットレンチ	07	メンテナンス用工具	22
インパクトソケット	13	ハンマー・ポンチ類	24
スパナ・レンチ	14	ツールワゴン・工具箱	25
ドライバー	17	ツールバッグ	26

トレー式工具セット



1/4 6.35mm
3/8 9.5mm
1/2 12.7mm

充実のフルラインナップ!

242 pcs

管理しやすい! 型抜きトレイ付!



ツールワゴン付工具セット

品番 EA689SY

価格 254,200円 (税抜)

<ツールワゴン>

- サイズ…770(W)×470(D)×896(H)mm
 - 引出し内寸…小：565(W)×400(D)×90(H)mm×4段
大：565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
 - 材質…スチール ●重量…54kg ●鍵2個付 ●サイドパネルはハンガーボードタイプ
- *この商品は車上渡し品です。チャーター便につき、納期はエスコへお問合せください。

< 工具セット内容 >			
(1/4")ソケット(六角)	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm	(1/4")ラチェットハンドル	120mm
(1/4")エクステンションバー	50・100mm	(1/4")フレキシブルエクステンションバー	150mm
(3/8")ソケット(六角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm	(1/4")ユニバーサルジョイント	35mm
(3/8")スパークプラグソケット	14・16・21mm	(3/8")ディープソケット(六角)	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
(3/8")エクステンションバー	75・150mm	(3/8")ラチェットハンドル	200mm
(1/2")ソケット(六角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	56mm
(1/2")オイルパン用ビットソケット	M16・H17	(1/2")ラチェットハンドル	250mm
(1/2")オフセットハンドル	260mm	(1/2")エクステンションバー	125・250mm
		(1/2")ユニバーサルジョイント	70.6mm
ビット(六角シャンク5/16"全長30mm)	⊕：#1・#2・#3、⊖：5.5・6.5・8・10・12mm Hex：4・5・6・7・8・10・12mm TORX(イジリ止付)：T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60 XZN：M5・M6・M8・M10・M12	ビット(六角シャンク5/16"全長70mm)	⊕：#2、⊖：8mm Hex：4・5・6・7・8・10・12・14mm TORX：T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 XZN：M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ビットアダプター	5/16"(Hex)×3/8"(sq)・5/16"(Hex)×1/2"(sq)	ソケットアダプター	♂1/4"×♂3/8"・♂1/2"×♂3/8"・♂3/8"×♂1/2"
ロッキングプライヤー(カーブジョー)	250mm	コンビネーションプライヤー	200mm
ペンチ	200mm	ラジオペンチ	150mm
ニッパー		ニッパー	150mm
片目片口スパナ	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm		
オープンエンドスパナ	6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm		
⊕ドライバー	#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm	⊖ドライバー	3.2×75・5×100・6×100・6×150mm
⊕スタビドドライバー	#2×38mm	⊖スタビドドライバー	6×38mm
モンキーレンチ	250mm	検電ドライバー	
六角棒レンチ(ボールポイント付)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	TORXキーレンチ	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
ボールピンハンマー	680g	無反動ゴムハンマー	1050g
穴用スナッピングプライヤー	175mm・175mm(90°)	軸用スナッピングプライヤー	175mm・175mm(90°)
L型ハンドル	260mm	ポンチ	5本セット
エキストラクターセット	5本組	オイルフィルターレンチ	
カッターナイフ	フィラゲージセット	エアブローガン	マグネットピックアップツール
		メジャー	514mm
			19mm×5m



1/2
12.7mm

ツールワゴン付工具セット

品番 **EA689SW**

価格 **170,100円** (税抜)

87 pcs



トレイ① (ソケットレンチ 1/2DR)

- ソケット(六角)…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
- ディープソケット(六角)…10・13・17・19・22mm
- ラチェットハンドル…250mm ●ユニバーサルジョイント
- エクステンションバー…250mm ●ロッキングエクステンションバー…125mm
- ソケットアダプター…1/2"凸×3/8"凹



3/8
9.5mm

ツールワゴン付工具セット

品番 **EA689SV**

価格 **167,700円** (税抜)

93 pcs



トレイ① (ソケットレンチ 3/8DR)

- ソケット(六角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
- ディープソケット(六角)…10・11・12・13・14・15・17・19mm
- スパークプラグソケット…16・18・21mm ●ラチェットハンドル…200mm
- エクステンションバー…250mm ●ロッキングエクステンションバー…75mm
- ユニバーサルジョイント ●ビットアダプター…1/4"Hex×3/8"sq
- ソケットアダプター…1/4"凸×3/8"凹・3/8"凸×1/2"凹

トレイ②～⑥ <共通セット> トレーサイズ: 375(W)×180(D)×45(H)mm (全トレイ共通)

トレイ②

- 片目片ロスパナ(12ポイント)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- 六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- TORXキーレンチ(イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50

トレイ③

- ラジオペンチ…160mm ●ペンチ…200mm
- ニッパー…160mm ●ニッパー(バネ付)…150mm

トレイ④

- ラジオペンチ…160mm
- モンキーレンチ…200・250mm
- ロッキングプライヤー(カーブジョー)…185mm
- ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…170mm

トレイ⑤

- ⊕ドライバー…#0×75mm・#1×75mm・#2×100mm・#3×150mm
- ⊖ドライバー…3.0×75mm・5.0×75mm・6.0×100mm
- ⊕精密ドライバー…#000×40mm・#0×50mm
- ⊖精密ドライバー…1.0×40mm・2.0×50mm・2.4×50mm・3.0×50mm

トレイ⑥

 
- センターポンチ…φ4×120mm
- テーパーピンポンチ…φ3×120mm
- ピンポンチ…φ4×150mm
- エボシタガネ…5×130mm
- 平タガネ…12×130mm
- シクネスゲージ
- ボールピンハンマー
- プラスチックハンマー

**ツールワゴンと
トレイ入り工具セットの
便利な組み合わせ商品!**



トレイが**3**セット

ぴったり入る!



ツールワゴン

品番 **EA683ZF-1**

価格 **120,800円** (税抜)

- サイズ…680(W)×458(D)×860(H)mm
- 引出し内寸…小: 568(W)×380(D)×62(H)mm×5段 大: 568(W)×380(D)×142(H)mm×2段
- 重量…78.5kg ●耐荷重…240kg(各引出し: 35kg)
- 材質…スチール製 ●鍵付



当ページの商品はチャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。

トレイセットは次のページにも記載しています



[217個組] ツールワゴン付工具セット

1/4 3/8 1/2
6.35mm 9.5mm 12.7mm

品番 **EA689SZ*** 税抜価格 **185,900円**

- ツールワゴン…770×470×896(H)mm
 - 引出し内寸…小:565(W)×400(D)×90(H)mm×3段
大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
 - ツールワゴン材質…スチール製 ● 重量…53kg
 - トレーサイズ…375(W)×180(D)×45(H)mm
 - トレー材質…ポリエチレン ● 鍵2個付
- 〔セット内容〕**
- EA687YA-2…(1/4")ソケットレンチセット
 - EA687YA-3…(3/8")ソケットレンチセット
 - EA687YA-5…(1/2")ソケットレンチセット
 - EA687YA-11…両口スパナセット
 - EA687YA-13…片目片口スパナセット
 - EA687YA-14…片目片口スパナ&キーレンチセット
 - EA687YA-21…ペンチ&ニッパーセット
 - EA687YA-22…スナッピングプライヤーセット
 - EA687YA-26…モンキーレンチ&プライヤーセット
 - EA687YA-31…ドライバーセット
 - EA687YA-36…やすりセット
 - EA687YA-40…ハンマー&ピンポンチセット
 - ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります



[スチール製] ツールワゴン

品番 **EA683ZF-1*** 税抜価格 **120,800円**

- 引出し内寸…小:568(W)×380(D)×62(H)mm×5段、
大:568(W)×380(D)×142(H)mm×2段
- サイズ…680(W)×458(D)×860(H)mm(キャスター含)
- 材質…スチール
- 側面には開閉式のドライバー差し付
- キャスター…φ115mm
- 耐荷重…240kg (各引出し:35kg)
- 鍵付
- 重量…78.5kg



[スチール製] ツールワゴン

品番 **EA683ZF-3*** 税抜価格 **71,400円**

- 引出し内寸…1~3段目:565×400×90(H)mm
4~5段目:565(W)×400(D)×140(H)mm
- 材質…スチール
- 自在キャスター…
(ストッパー付)×2、
固定キャスター×2
- 鍵2本付
- 引出し内寸に合わせたポリエチレン
フォーム(EA956BB-101~105)を併用可能です。

*の商品はチャーター便の為、2~3日
余分納期がかかる場合がございます。
又、車上渡しが基本となっております。

(1/4" DR) ソケットレンチセット

● 差込角…1/4"



品番 **EA687YA-2** 税抜価格 **14,100円**

- ソケット(6角)… (セット内容66点)
3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- ディープソケット(6角)…
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- ㊦ビットソケット…#1-#2-#3
- ㊧ビットソケット…4-5.5-6.5mm
- ボジドライブビットソケット…#1-#2-#3
- TORXビットソケット…T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Hexビットソケット…3-4-5-6-7-8mm
- ㊦ビット…#1-#2-#3 ● ㊧ビット…3-4-5-6mm
- ラチェットハンドル…143mm
- ドライバーハンドル…150mm
- エクステンションバー…50-100mm
- フレキシブルエクステンションバー…150mm
- T型スライドハンドル…100mm
- ユニバーサルジョイント
- マグネットビットホルダー
- ビットアダプター…1/4" (Hex) × 1/4" (sq)
- ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

(3/8" DR) ソケットレンチセット

● 差込角…3/8"



品番 **EA687YA-3** 税抜価格 **13,000円**

- ソケット(6角)… (セット内容33点)
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- ディープソケット(6角)…10-11-12-13-14-15-17-19mm
- スパークプラグソケット…16-18-21mm
- ラチェットハンドル…200mm
- エクステンションバー…250mm
- ロッキングエクステンションバー…75mm
- ユニバーサルジョイント
- ビットアダプター…1/4" Hex × 3/8" sq
- ソケットアダプター…1/4" 凸 × 3/8" 凹 × 1/2" 凹
- ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

(3/8"・1/2" DR) インパクトソケットセット



品番 **EA687YA-8** 税抜価格 **19,400円**

- 差込角…3/8"・1/2" (セット内容36点)
- (3/8")インパクトソケット(6角)…
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- (1/2")インパクトソケット(6角)…
10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-24-27-30-32mm
- (3/8")エクステンションバー…75mm
- (1/2")エクステンションバー…150mm
- ソケットアダプター…
3/8" 凸 × 1/4" 凹・3/8" 凸 × 1/2" 凹・
1/2" 凸 × 3/8" 凹・1/2" 凸 × 3/4" 凹
- (1/2")ボールジョイント
- ボールジョイントの側面の穴は1つだけになります。
- ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

⊕ドライバーセット



品番 **EA687YA-31** 税抜価格 **6,790円**

- ケース…トレー形状 (セット内容13点)
(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

ドライバー		精密ドライバー	
先端×軸径	軸長	先端×軸径	軸長
#0×3.0mm	75mm	#000×1.98mm	40mm
#1×5.0mm	75mm	#0×1.98mm	50mm
#2×6.0mm	100mm		
#3×8.0mm	150mm	刃幅×刃厚	軸長
		1.0×0.3mm	40mm
		2.0×0.4mm	50mm
3.0×0.7mm	75mm	2.4×0.5mm	50mm
5.0×1.1mm	75mm	3.0×0.6mm	50mm
6.0×1.4mm	100mm		

ペンチ&ニッパーセット



品番 **EA687YA-21** 税抜価格 **7,710円**

- ラジオペンチ…160mm (セット内容4点)
- ニッパー…160mm
- ニッパー(バネ付)…150mm ● ペンチ…200mm
- ワイヤ切断能力…ラジオペンチ:φ1.6mm、ニッパー:φ2.0mm
ニッパー(バネ付):φ5.0mm(プラスチックワイヤー)
- ペンチ:φ2.3mm
- ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

欲しい
トレーを **3**つ選んで
自由にカスタマイズ!
使うものだけ!自分だけのオリジナル工具セットが作れます

ケース形状が「トレータイプ」のものの中から
お選びください

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角…1/2"



品番 **EA687YA-4** 税抜価格 **12,400円**

- ソケット(6角)… (セット内容26点)
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- ディープソケット(6角)…14-17-19-21-24mm
- ラチェットハンドル…250mm
- ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

(1/2" DR) ソケットレンチセット


● 差込角…1/2"



品番 **EA687YA-5** 税抜価格 **15,400円**

- ソケット(6角)… (セット内容27点)
10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-21-22-24-27-30-32-34mm
- ディープソケット(6角)…10-13-17-19-22mm
- ラチェットハンドル…250mm
- エクステンションバー…250mm
- ユニバーサルジョイント
- ロッキングエクステンションバー…125mm
- ソケットアダプター…1/2" 凸 × 3/8" 凹
- ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

スナッピングプライヤーセット

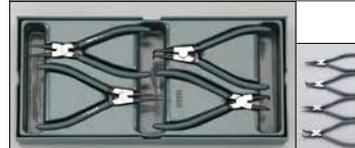

品番 **EA687YA-22** 税抜価格 **9,730円**

- 穴用スナッピング
プライヤー(175mm)… (セット内容4点)
ストレートタイプ、90°タイプ
- 軸用スナッピングプライヤー(175mm)…
ストレートタイプ、90°タイプ
- 穴用リング径…12~65mm ● 軸用リング径…10~40mm
- ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン


やすりセット



品番 **EA687YA-36** 税抜価格 **8,170円**

- やすり (セット内容8点)
(全長315mm・中目)…
平、半丸、丸、角、三角
- ダイヤモンドやすり
(全長140mm・#140)…
平、先細丸、先細半丸
- ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

ハンマー&ポンチセット

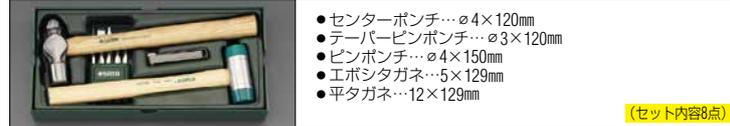

品番 **EA687YA-40** 税抜価格 **9,810円**

- センターポンチ…φ4×120mm
- デーパーピンポンチ…φ3×120mm
- ピンポンチ…φ4×150mm
- エボシタガネ…5×129mm
- 平タガネ…12×129mm (セット内容8点)
- シクネスゲージ…
0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.13-0.15-
0.18-0.20-0.23-0.25-0.28-0.30-0.33-0.38-0.40-0.45-0.50-
0.55-0.60-0.63-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-1.00mm
- ボールピンハンマー
- プラスチックハンマー
- ケース…
トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- トレー材質…ポリエチレン

両口スパナ・ギアレレンチセット



品番 EA687YA-11 税抜価格 10,600円
 ●材質…クロムバナジウム鋼 (セット内容10点)
 ●両口スパナ…6×7・8×10・12・11×13・12×14・22×24・24×27・30×32mm
 ●ギアレレンチ…13・14mm
 ●全長…両口スパナ:124~308mm
 ギアレレンチ:178・190mm
 ●ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
 ●トレー材質…ポリエチレン

片目片口スパナセット



品番 EA687YA-13 税抜価格 7,120円
 ●材質…クロムバナジウム鋼 (セット内容8点)
 ●サイズ…5.5・6・7・20・21・22・23・24mm
 ●全長…127~315mm ●12ポイント ●15°タイプ
 ●ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
 ●トレー材質…ポリエチレン

片目片口スパナ&キーレンチセット



品番 EA687YA-14 税抜価格 13,700円
 ●片目片口スパナ(12ポイント)… (セット内容30点)
 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
 ●六角棒レンチ(ボールポイント付)…
 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
 ●TORXキーレンチ(イジリ止付)…
 T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
 ●ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
 ●トレー材質…ポリエチレン

片目片口スパナ&キーレンチセット(インチ)



品番 EA687YA-16 税抜価格 6,580円
 ●片目片口スパナ(12ポイント)… (セット内容27点)
 1/4”・3/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
 ●六角棒レンチ(ボールポイント付)…
 1.5・2.0・2.5・3.4・5.6・8・10mm
 ●TORXキーレンチ(イジリ止付)…
 T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
 ●ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
 ●トレー材質…ポリエチレン

モンキーレンチ&プライヤーセット



品番 EA687YA-26 税抜価格 11,000円
 ●モンキーレンチ…200・250mm (セット内容5点)
 ●ロッキングプライヤー(カーブジョー)…186mm
 ●ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…169mm
 ●ラジオペンチ…159mm
 ●ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
 ●トレー材質…ポリエチレン

めがねレンチセット



品番 EA687YA-12 税抜価格 10,200円
 ●材質…クロムバナジウム鋼 (セット内容10点)
 ●サイズ…6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・24×27mm
 ●全長…170~360mm ●12ポイント ●40°タイプ
 ●ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
 ●トレー材質…ポリエチレン

ギアレレンチセット



品番 EA687YA-15 税抜価格 22,800円
 ●ギアレレンチ… (セット内容19点)
 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
 ●クイックリリースアダプター…
 1/4”sq×10mmHex・3/8”sq×13mmHex・1/2”sq×19mmHex
 ●ビットアダプター…1/4”×10mm
 ●ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
 ●トレー材質…ポリエチレン

ギアレレンチセット(インチ)



品番 EA687YA-17 税抜価格 14,700円
 ●ギアレレンチ… (セット内容14点)
 5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・7/8”
 ●クイックリリースアダプター…
 1/4”sq×10mmHex・3/8”sq×13mmHex・1/2”sq×19mmHex
 ●ビットアダプター(凹×凸)…1/4”Hex×10mmHex
 ●ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
 ●トレー材質…ポリエチレン

工具セット

[59個組] 工具セット



品番 EA689SC-1 税抜価格 20,800円
 ●ケースサイズ…407(W)×207(D)×94(H)mm
 ●ケース材質…ポリプロピレン
 ●重量…5.2kg
〈セット内容〉
 ●(3/8”)ソケット(6角)…7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
 ●(3/8”)スパークプラグソケット…16・21mm ●(3/8”)ラチェットハンドル…200mm
 ●(3/8”)エクステンションバー…75・250mm ●(3/8”)ユニバーサルジョイント
 ●ソケットアダプター…1/4”凹×3/8”凸・3/8”凹×1/4”凸・1/2”凹×3/8”凸
 ●(1/4”)ドライバーハンドル…150mm ●ビットアダプター…1/4”Hex×1/4”sq ●ビット…#1・#3
 ●ビット…4・5・6.5mm ●TORXビット(イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
 ●Hexビット…3・4・5・6mm ●貫通ドライバー…#2×100mm ●貫通ドライバー…6.0×100mm
 ●片目片口スパナ(12角)…8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm ●ラジオペンチ…152mm
 ●コンビネーションプライヤー…203mm

[56個組] 電気工事用工具セット



品番 EA689SA-1A 税抜価格 43,600円
 ●ケースサイズ…560(W)×375(D)×100(H)mm
 ●ケース材質…ポリプロピレン
 ●重量…5kg
〈セット内容〉
 ●(1/4”)ソケット(6角)…4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
 ●ソケットアダプター…1/4”Hex×1/4”sq
 ●ビットソケット…(1/4”)⊕:#1・#2・#3
 ⊖:4・5.5・6.5mm
 TORX(イジリ止付):T10・T15・T20
 ●⊕ドライバー…#1×75・#2×150mm ●⊖ドライバー…5×150・6×150mm
 ●精密ドライバー…#0×75・#0×100・#1×100mm ●精密ドライバー…2×75・3×100・4×100mm
 ●ビットドライバー(マグネット付) ●モンキーレンチ…200mm ●ラジオペンチ…159mm
 ●ニッパー…160mm ●コンビネーションプライヤー
 ●Hexキーレンチ(ボールポイント付)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
 ●検電器 ●電工ナイフ ●30W半田ごて ●半田ごて用スタンド
 ●マルチメーター ●半田吸引器 ●絶縁テープ ●はんだ(1.0mm/17g)
 ●フラッシュライト ●ケーブルストリッパー ●メジャー…13mm×3m

[58個組] 工具セット



品番 EA689SE-3 税抜価格 33,100円
 ●ケースサイズ…570(W)×390(D)×100(H)mm
 ●ケース材質…樹脂製
 ●重量…5.02kg
〈セット内容〉
 ●⊕ドライバー…#0×75・#1×100・#2×150mm
 ●⊖ドライバー…3.2×75・5.0×100mm
 ●⊕スタビッドドライバー…#2×38mm
 ●⊖スタビッドドライバー…6×38mm
 ●六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
 ●穴用スナップリングプライヤー…125mm
 ●軸用スナップリングプライヤー…125mm
 ●ボールピンハンマー…45g
 ●マグネットピックアップ…380mm
 ●フィラーゲージセット
 ●メジャー…19mm×5m
 ●スチール定規…300mm
 ●カッターナイフ

[25個組] 工具セット



品番 EA689SB-1 税抜価格 12,800円
〈セット内容〉
 ●⊕ドライバー…#1×100mm
 ●⊖ドライバー…5.0×100mm
 ●検電ドライバー…検電範囲AC500V以下
 ●六角レンチセット…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
 ●ペンチ…155mm
 ●ラジオペンチ…165mm
 ●モンキーレンチ…200mm
 ●ピンセット
 ●カッターナイフ
 ●はさみ
 ●クロウハンマー
 ●絶縁テープ
 ●メジャー(ストッパー付)…19mm×5m
 ●ミニハクソーフレーム
 ●フラッシュライト
 ●プラスチックケース

[56個組] 工具セット



品番	EA51	税抜価格	67,300円
----	-------------	------	----------------

- ケースサイズ…510(W)×230(D)×300(H)mm
 - ケース材質…スチール製 ● 重量…17.6kg
 - 型抜き材質…ウレタン製 ★型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
- 〔セット内容〕**
- ④貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm ● ④貫通ドライバー…#6.0×100・8.0×150mm
 - ④スタビードライバー…#2×39mm ● ④スタビードライバー…#6.0×39mm
 - (1/2)ソケット(6角)…10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
 - (1/2)ラチェットハンドル…250mm ● (1/2)エクステンションバー…125・250mm
 - 片目片ロスバネ…8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm ● ラジオペンチ…160mm
 - ニッパー…160mm ● ペンチ…180mm ● コンビネーションプライヤー…160mm
 - メジャー(ストップ付)…19mm×5.5mm ● レベル(マグネット付)…230mm
 - ウォーターポンププライヤー…250mm ● ボールピンハンマー…454g ● モンキーレンチ…150・300mm
 - 六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ● 5本組ボンチセット



[53個組] 工具セット



品番	EA52	税抜価格	54,900円
----	-------------	------	----------------

- ケースサイズ…510(W)×230(D)×300(H)mm
 - ケース材質…スチール製 ● 重量…16.4kg
 - 型抜き材質…ウレタン製 ★型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
- 〔セット内容〕**
- ④貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm ● ④貫通ドライバー…#6.0×100・8.0×150mm
 - ④スタビードライバー…#2×39mm ● ④スタビードライバー…#6.0×39mm
 - (3/8)ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
 - (3/8)ラチェットハンドル…200mm ● (3/8)エクステンションバー…75・250mm
 - 片目片ロスバネ…8・10・12・13・14・17・19mm ● ラジオペンチ…160mm ● ニッパー…160mm
 - ペンチ…180mm ● コンビネーションプライヤー…160mm ● メジャー(ストップ付)…16mm×3.5mm
 - レベル(マグネット付)…230mm ● ウォーターポンププライヤー…250mm ● ボールピンハンマー…454g
 - モンキーレンチ…150・300mm ● 六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ● カッターナイフ…155mm
 - 5本組ボンチセット



[61個組] 工具セット



品番	EA51-15	税抜価格	76,300円
----	----------------	------	----------------

- ケースサイズ…470(W)×200(D)×230(H)mm
 - ケース材質…スチール製 ● 重量…16.6kg
- 〔セット内容〕**
- コンビネーションプライヤー…(呼)200mm ● ウォーターポンププライヤー…(呼)250mm
 - ペンチ…(呼)180mm ● ラジオペンチ…(呼)205mm ● ニッパー…(呼)180mm
 - モンキーレンチ…(呼)150・300mm
 - コンビネーションギアレンチ…8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm
 - 両口めがねレンチ…10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
 - (1/2)ソケット(6角)…10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
 - (1/2)ラチェットハンドル…250mm ● (1/2)エクステンションバー…125・250mm
 - (1/2)スピナーハンドル…250mm
 - ④貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm ● ④貫通ドライバー…#6.0×100・8.0×150mm
 - ④スタビードライバー…#2×39mm ● ④スタビードライバー…#6.0×39mm
 - 六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
 - 5本組ボンチセット ● ボールピンハンマー…454g
 - メジャー(ストップ付)…19mm×5.5mm
 - レベル(マグネット付)…230mm
 - 工具袋…ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2)ソケット類収納用



[60個組] 工具セット



品番	EA52-25	税抜価格	63,300円
----	----------------	------	----------------

- ケースサイズ…470(W)×200(D)×230(H)mm
 - ケース材質…スチール製 ● 重量…13.36kg
- 〔セット内容〕**
- コンビネーションプライヤー…(呼)200mm ● ウォーターポンププライヤー…(呼)250mm
 - ペンチ…(呼)180mm ● ラジオペンチ…(呼)160mm ● ニッパー…(呼)160mm
 - モンキーレンチ…(呼)150・300mm
 - コンビネーションギアレンチ…8・10・12・13・14・17・19mm
 - 両口めがねレンチ…5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
 - (3/8)ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
 - (3/8)ラチェットハンドル…200mm ● (3/8)エクステンションバー…75・250mm
 - (3/8)スピナーハンドル…210mm
 - ④貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm ● ④貫通ドライバー…#6.0×100・8.0×150mm
 - ④スタビードライバー…#2×39mm ● ④スタビードライバー…#6.0×39mm
 - 六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
 - 5本組ボンチセット ● ボールピンハンマー…454g
 - メジャー(ストップ付)…16mm×3.5mm ● レベル(マグネット付)…230mm ● カッターナイフ…155mm
 - 工具袋…ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8)ソケット類収納用



[83個組] フォークリフト整備用工具セット



品番	EA612SF-6	税抜価格	97,600円
----	------------------	------	----------------

- ケースサイズ…470(W)×200(D)×230(H)mm
 - ケース材質…スチール製
 - 重量…19.9kg
- 〔セット内容〕**
- (3/8)ソケット(6角)…7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm
 - (3/8)ラチェットハンドル…200mm ● (3/8)エクステンションバー…75・150mm
 - (3/8)ユニバーサルジョイント…56mm ● (1/2)ソケット(6角)…10・12・13・14mm
 - (1/2)ソケット(12角)…17・19・21・22・24・27・30・32mm ● (1/2)スパーックプラグソケット…16・21mm
 - (1/2)インパクトディーブソケット…17・21・23・27・32mm ● (1/2)ラチェットハンドル…250mm
 - (1/2)エクステンションバー…75・125mm ● (1/2)スピナーハンドル…375mm
 - スパナ…8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mm
 - めがねレンチ…8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm
 - ショートめがねレンチ…10×12mm ● フレアナットレンチ…10×12mm
 - オイルフィルターレンチ…26…130mm用 ● モンキーレンチ…300mm
 - コンビネーションプライヤー…200mm ● ラジオペンチ…205mm ● 強力ニッパー…175mm
 - ④貫通ドライバー…#1×75・#2×100・#3×150mm ● ④貫通ドライバー…#5.5×75・6.0×100mm
 - ④割柄ドライバー…9.5×150mm ● ④スタビードライバー…#2×35mm
 - ④スタビードライバー…#6×35mm ● ボールポイント六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
 - ボールピンハンマー…450g ● センターボンチ(先端径×全長)…4×120mm ● 平タガネ…20×200mm
 - スクレーパー…180mm ● ブレーキシュー調整ツール…110mm



[69個組] 工具セット




品番	EA689SE-2	税抜価格	43,000円
----	------------------	------	----------------

- ケースサイズ…430(W)×205(D)×205(H)mm
 - ケース材質…スチール製
 - 重量…18kg
- 〔セット内容〕**
- (1/2)ソケット(12角)…8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm
 - (1/2)ディーブソケット(12角)…17・19・21mm
 - (1/2)ラチェットハンドル…250mm
 - (1/2)エクステンションバー…125・250mm
 - (1/2)ユニバーサルジョイント
 - (1/2)L型レンチ…260mm ● モンキーレンチ…300mm
 - ④スクリウドライバー…#1×75mm、#2×150mm ● ④スクリウドライバー…#5×75mm、6×150mm
 - ボールピンハンマー…680g ● 六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
 - フィラージェット
 - コンビネーションレンチ…8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm
 - ラジオペンチ…159mm ● ニッパー…150mm ● 電工ペンチ…175mm
 - シクネスゲージ(16枚組) : 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm



[56個組] 工具セット

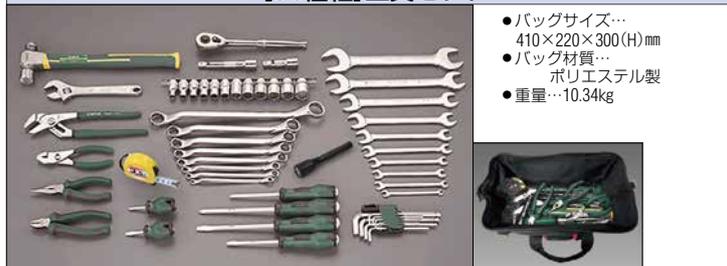

- バッグサイズ… 410×220×300(H)mm
- バッグ材質… ポリエステル製
- 重量…10.34kg

品番	EA56B	税抜価格	45,500円
----	-------	------	---------

- 〈セット内容〉
- (1/2")ソケット(12角)…8-10-11-12-13-14-17-19-20-21-22-24mm
 - (1/2")ラチェットハンドル…250mm
 - (1/2")エクステンションバー…75-125mm
 - ウォーターポンププライヤー…250mm
 - コンベーションプライヤー…160mm
 - ラジオペンチ…160mm
 - ニッパー…160mm
 - モンキーレンチ…200mm
 - ◎貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm
 - ◎貫通ドライバー…6.0×100・8.0×150mm
 - ボールポイント六角棒レンチ…1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
 - ◎スタビードライバー…#2×39mm
 - ◎スタビードライバー…6.0×39mm
 - めがねレンチ…5.5×7-8×10-11×13-12×14-14×17-17×19-19×21-24×27mm
 - 両口スナナ…5.5×7-8×10-9×11-10×12-12×14-14×17-17×19-19×22-24×27-30×32mm
 - ボールピンハンマー…454g
 - LEDライト…φ37×206mm
 - メジャー…16mm×3.5m



[54個組] 工具セット



- バッグサイズ… 410×220×300(H)mm
- バッグ材質… ポリエステル製
- 重量…9.4kg

品番	EA55B	税抜価格	42,300円
----	-------	------	---------

- 〈セット内容〉
- (3/8")ソケット(6角)…6-7-8-10-11-12-13-14-17-19mm
 - (3/8")ラチェットハンドル…200mm
 - (3/8")エクステンションバー…75-150mm
 - ウォーターポンププライヤー…250mm
 - コンベーションプライヤー…160mm
 - ラジオペンチ…160mm
 - ニッパー…160mm
 - モンキーレンチ…200mm
 - ◎貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm
 - ◎貫通ドライバー…6.0×100・8.0×150mm
 - ボールポイント六角棒レンチ…1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
 - ◎スタビードライバー…#2×39mm
 - ◎スタビードライバー…6.0×39mm
 - めがねレンチ…5.5×7-8×10-11×13-12×14-14×17-17×19-19×21-24×27mm
 - 両口スナナ…5.5×7-8×10-9×11-10×12-12×14-14×17-17×19-19×22-24×27-30×32mm
 - ボールピンハンマー…454g
 - LEDライト…φ37×206mm
 - メジャー…16mm×3.5m



[37個組] 工具セット



- バッグサイズ… 560×205×325(H)mm
- バッグ材質… ポリエステル製
- 重量…7.08kg

品番	EA57A	税抜価格	35,600円
----	-------	------	---------

- 〈セット内容〉
- ウォーターポンププライヤー…250mm
 - コンベーションプライヤー…160mm
 - ラジオペンチ…160mm
 - ニッパー…160mm
 - モンキーレンチ…200mm
 - ◎貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm
 - ◎貫通ドライバー…6.0×100・8.0×150mm
 - ボールポイント六角棒レンチ…1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
 - ◎スタビードライバー…#2×38mm
 - ◎スタビードライバー…6.0×38mm
 - 片目片口スナナ…10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-24-27-30-32mm
 - ボールピンハンマー…454g
 - メジャー…16mm×3.5m
 - LEDライト…φ37×206mm



[46個組] 設備メンテナンス用工具セット



- バッグサイズ… 410×220×300(H)mm
- バッグ材質… ポリエステル製
- 重量…約6kg

品番	EA612SF-11D	税抜価格	49,700円
----	-------------	------	---------

- 〈セット内容〉
- ◎貫通ドライバー…#2×150・#3×150mm
 - ◎貫通ドライバー…6.0×150・8.0×150mm
 - ◎スタビードライバー…#2×35mm
 - ◎スタビードライバー…6×35mm
 - コンベーションキアレンチ…8-10-12-13-14-17-19mm
 - ウォーターポンププライヤー…250mm
 - コンベーションプライヤー…200mm
 - ラジオペンチ…160mm
 - 電工ニッパー…160mm
 - スタビードライバー…#2.5-3-4-5-6mm
 - ソケット(6角)…5-5.5-6-7-8-10-12-13mm
 - Hexビット…#1-#2-#3
 - ◎ビット…4-5.5-7mm
 - ソケット用アダプター…1/4"sq×1/4"hex
 - ソケットホルダー(1/4"sq×1/4"hex)…150mm
 - ロングビットホルダー(1/4"凸×1/4"凹)…75-150mm
 - メジャー(ストッパー付)…19mm×5.0m
 - ボールピンハンマー…420g
 - モンキーレンチ…200-250mm
 - LEDヘッドライト…71×55×23(H)mm



[23個組] 工具セット



- バッグサイズ…390(W)×145(D)×270(H)mm
- バッグ材質…ナイロン
- 重量…3.45kg

品番	EA689SB-2	税抜価格	16,400円
----	-----------	------	---------

- 〈セット内容〉
- 両口スナナ…8×10-12×14mm
 - モンキーレンチ…200mm
 - ラジオペンチ…150mm
 - ペンチ…177mm
 - ボールポイント六角棒レンチ…1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
 - ◎ドライバー…#0×75・#2×150mm
 - ◎ドライバー…3.2×75-6×150mm
 - カッターナイフ…100mm
 - ハンマー…360g
 - メジャー…19mm×5m
 - ペン型検電器
 - 絶縁テープ



[26個組] 機械修理用工具セット



- バッグサイズ…310(W)×100(D)×110(H)mm
- バッグ材質…キャンパス製
- 重量…2.42kg

品番	EA53	税抜価格	20,000円
----	------	------	---------

- 〈セット内容〉
- 六角棒レンチ…1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
 - 半田こて…AC100V/60W
 - 鉛フリー半田…1.0mm/15g
 - 電工ナイフ…205mm
 - ウォーターポンププライヤー…250mm
 - ペンチ…180mm
 - ニッパー…160mm
 - ラジオペンチ…160mm
 - ワイヤーストリッパー…150mm
 - ◎ドライバー…#2×100mm
 - ◎ドライバー…6.0×100mm
 - ◎細軸ドライバー…#0×75mm
 - ◎細軸ドライバー…2.5×75mm
 - ピンセット…2.0×125mm
 - メジャー…16mm×3m
 - 中目やすり…平・半丸・丸



[36個組] 工具セット



- ケースサイズ… 435(W)×235(D)×210(H)mm
- ケース材質…樹脂製
- 重量…6.5kg

品番	EA689SE	税抜価格	23,900円
----	---------	------	---------

- 〈セット内容〉
- (3/8")ソケット(6角)…8-10-12-13-14-17-19mm
 - (3/8")ソケットホルダー
 - (3/8")ラチェットハンドル…200mm
 - (3/8")首振りエクステンションバー…150mm
 - 片目片口スナナ…8-10-12-13-14-17-19mm
 - ◎貫通ドライバー…#2×100mm・#3×150mm
 - ◎貫通ドライバー…6.0×100mm・8.0×150mm
 - 六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
 - モンキーレンチ…200mm
 - ニッパー…160mm
 - ラジオペンチ…159mm
 - コンベーションプライヤー…160mm
 - ボールピンハンマー
 - メジャー…16mm×3.5m



[18個組] 電気工事用工具セット



- ケースサイズ… 450(W)×243(D)×210(H)mm
- ケース材質…耐衝撃性コポリマー製
- 重量…5.5kg

品番	EA59	税抜価格	40,100円
----	------	------	---------

- 〈セット内容〉
- モンキーレンチ…200mm
 - ペンチ…180mm
 - ラジオペンチ…160mm
 - ニッパー…160mm
 - 圧着ペンチ…1.5-6mm
 - ◎ドライバー…#2×100mm
 - ◎ドライバー…6.0×100mm
 - ボールピンハンマー…454g
 - ワイヤーストリッパー…175mm
 - ミニハクソー…150mm
 - カッターナイフ…170mm
 - 引回し鋸…350mm
 - 電工ナイフ…205mm
 - レベル(マグネット付)…230mm
 - メジャー(ストッパー付)…16mm×3.5m
 - ボケットデジタルテスター
 - ボケット検電器
 - ケブラー手袋





[33個組] 工具セット

品番 **EA689SF** 税抜価格 **18,500円**

- ケースサイズ…362(W)×151(D)×117(H)mm
- ケース材質…スチール製
- 重量…4.5kg

〈セット内容〉

- (3/8")ソケット(6角)…8・10・12・13・14・17・19mm
- (3/8")ソケットホルダー
- (3/8")ラチェットハンドル…200mm
- (3/8")エクステンションバー…150mm
- 片目片口スパナ…8・10・12・13・14・17・19mm
- ④貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm
- ④貫通柄ドライバー…6.0×100・8.0×150mm
- ④スタビードライバー…#2×39mm
- ④スタビードライバー…6.0×39mm
- 六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- コンビネーションプライヤー…160mm



[11個組] 工具セット

品番 **EA689SD-3** 税抜価格 **8,370円**

- ケースサイズ…235(W)×295(D)×60(H)mm
- ケース材質…ポリプロピレン製
- 重量…2.0kg

〈セット内容〉

- 電工ペンチ…(呼)150mm
- ラジオペンチ…(呼)150mm
- モンキーレンチ…(呼)200mm (グリップ付)
- ネールハンマー…360g
- 差替式ドライバー…④#1・#2、⑤5.0・6.0mm
- 換電ドライバー…⑤5.0mm
- ミニハクソー…150mmブレード用
- カッターナイフ ●フラッシュライト
- メジャー(ストップ付)…16mm×3mm



[19個組] 工具セット

品番 **EA689SD-4** 税抜価格 **11,300円**

- ケースサイズ…250(W)×330(D)×55(H)mm
- ケース材質…ポリプロピレン製
- 重量…1.92kg

〈セット内容〉

- ペンチ…(呼)150mm
- モンキーレンチ…(呼)200mm
- ネールハンマー…320g
- ミニハクソー…150mmブレード用
- ④ドライバー…#2×100mm
- ④ドライバー…6.0×100mm
- ④精密ドライバー…#0×75mm
- ④精密ドライバー…3.0×75mm
- ④換電ドライバー…3.0×70mm
- 六角棒レンチ…1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm
- メジャー(ストップ付)…16mm×3mm
- カッターナイフ



[27個組] 工具セット

品番 **EA689SD-5** 税抜価格 **12,200円**

- ケースサイズ…265(W)×325(D)×50(H)mm
- ケース材質…ポリプロピレン製
- 重量…2.26kg

〈セット内容〉

- ペンチ…(呼)150mm
- ラジオペンチ…(呼)150mm
- モンキーレンチ…(呼)200mm (グリップ付)
- ネールハンマー…360g
- ミニハクソー…150mmブレード用
- 中目やすり…刃長100mm
- 差替式ドライバー…④#1×⑤5.0mm
- 差替式スタビードライバー…④#2×⑥6.0mm
- 精密ドライバー…(差替式)④000・00・0①.4・2・2.4mm
- 換電ドライバー…⑤3mm
- 六角棒レンチセット…(折込式)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
- メジャー(ストップ付)…16mm×3mm
- ビニールテープ…19mm×9.1m
- カッターナイフ ●フラッシュライト

ソケットレンチセット



(1/4"・3/8"・1/2"DR) ソケットレンチセット

品番 **EA687DC-1** 税抜価格 **50,300円**

- 差込角…1/4"・3/8"・1/2"
- ミリソケット(6角)…(1/4") : 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm (3/8") : 9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm (1/2") : 20・21・22・24・27・30・32mm
- インチソケット…(6角) (1/4") : 5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2" (3/8") : 3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8" (1/2") : 15/16"・1"・1 1/16"・1 1/4"
- ディーブソケット(6角)…(1/4") : 4・5・6・7・8・9mm (3/8") : 10・11・12・13・14・15mm (1/2") : 10・12・13・14・17・19mm

●インパクトソケット(1/2")…17-19-21-23mm

●プラグソケット(3/8")…16-21mm

●TORXソケット(3/8")…E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20

●ビットソケット(3/8")…④#1・#2・#3、⑤4・5.5・6.5mm、TORX:T20-T30-T40 TORX(イジリ止付):T45-T50-T55-T60、ボジドライブ:#1・#2・#3 Hex:3・4・5・6・8・10mm

●ビットアダプター…六角対辺1/4" ●TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40(1/4")

●片目片口スパナ(12角)(ホルダー付)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm


●ラチェットめがねレンチ…8×10・12×13・17×19mm

●ラチェットハンドル…143mm(1/4")、200mm(3/8")、250mm(1/2")

●ドライバーハンドル…150mm(1/4") ●エクステンションバー…100mm(1/4")、125mm(1/2")

●ロッキングエクステンションバー…75・150mm(3/8")、250mm(1/2")

●ユニバーサルジョイント…1/4"・3/8"・1/2" ●六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm

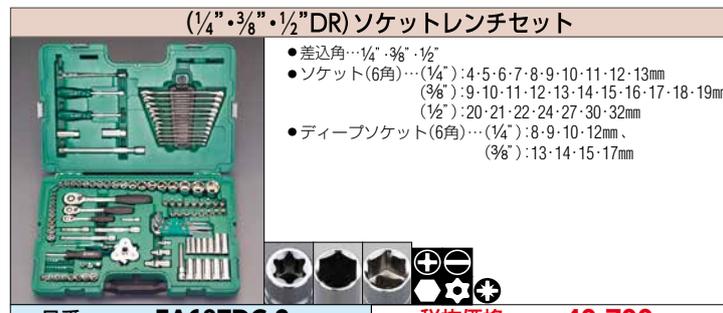

(1/4"・3/8"・1/2"DR) ソケットレンチセット

品番 **EA687DC-2** 税抜価格 **40,700円**

- 差込角…1/4"・3/8"・1/2"
- ソケット(6角)…(1/4") : 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm (3/8") : 9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm (1/2") : 20・21・22・24・27・30・32mm
- ディーブソケット(6角)…(1/4") : 8・9・10・12mm (3/8") : 13・14・15・17mm

●TORXソケット…(3/8") : E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20

●ビットソケット…(3/8") ④#1・#2・#3、⑤4・5.5・6.5mm TORX:T20-T30-T40-T45-T50-T55-T60、Hex:3・4・5・6mm、(1/2") : M10

●プラグソケット…(3/8") : 16-21mm ●コンビネーションレンチ…8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm

●X-BEAMコンビネーションレンチ…13mm ●④ドライバー…#2×100mm ●④ドライバー…6.0×100mm

●(1/4")スピナーハンドル…140mm ●エクステンションバー…(1/4")50mm、(3/8")75・150mm、(1/2")125・250mm

●ユニバーサルジョイント…1/4"・3/8"・1/2" ●ソケットアダプター…凸3/8"×凹1/4"、凸3/8"×凹1/2"

●ビットアダプター…1/4"(Hex)×1/4"(sq)

●ビット(六角シャンク1/4")…④#1・#3 ⑤4・5・6.5mm、ボジドライブ:#1・#2 TORX:T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40、Hex:3・4・5・6mm

●クイックリリスラチェット…1/4"・3/8"・1/2" ●Hexキーセット…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

●カーテストベンシル…6V・12V・24V ●ユニバーサルオイルフィルターレンチ…63~102mm



(1/4"・3/8"・1/2"DR) ソケットレンチセット

品番 **EA687DB-1** 税抜価格 **38,400円**

- 差込角…1/4"・3/8"・1/2"
- ミリソケット(6角)…(1/4") : 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm (3/8") : 9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm (1/2") : 20・21・22・24・27・30・32・34mm
- インチソケット(6角)…(1/4") : 5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2" (3/8") : 3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8" (1/2") : 15/16"・1"・1 1/16"・1 1/4"
- ディーブソケット(6角)…(1/4") : 8・10・12mm (3/8") : 13・14・15・16・17・18・19mm

●ビットソケット(3/8")…④#1・#2、⑤5.5・6.5mm、TORX:T20-T30-T40、ボジドライブ:#1・#2 TORX(イジリ止付):T45-T50-T55-T60、Hex:3・4・5・6mm

●ビットアダプター…六角対辺1/4"

●TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40(1/4")

●片目片口スパナ(12角)…8・9・10・11・12・13・14・17・18・19mm

●ラチェットハンドル…1/4"・3/8"・1/2" ●ドライバーハンドル…150mm(1/4")

●エクステンションバー…50mm(1/4")・75・150mm(3/8")、125・250mm(1/2")

●ユニバーサルジョイント…1/4"・3/8"・1/2" ●スクリュードライバー…④#2×150、⑥#2×150・8×200mm

●アジャスタブルレンチ…10" ●ソケットアダプター…1/2"×3/8"・3/8"×1/4"

●コンビネーションレンチ…15・16mm ●エキストラクターセット…φ3.3・5.3・6.4・8.8・11.2mm

●アダプター…1/2"×3/8"・3/8"×1/2"



(1/4"・1/2"DR) ソケットレンチセット

品番 **EA687DA** 税抜価格 **26,900円**

- 差込角…1/4"・1/2"
- ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14mm(1/4") 8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm(1/2")
- ④ビットソケット…#1・#2(1/4")
- ④ビットソケット…4・5.5・6.5mm(1/4")
- Hexビットソケット…3・4・5・6mm(1/4")
- TORXビットソケット…T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40(1/4")
- ボジドライブビットソケット…#1・#2(1/4")
- スパークプラグソケット…16・21mm(1/2")
- ビットアダプター…5/16"(Hex)×1/2"(sq)
- ビット(六角シャンク5/16"全長30mm)…④#3・#4、⑤8・10・12mm、ボジドライブ:#3・#4、TORX:T40-T45-T50-T55、Hex:8・10・12・14mm
- ラチェットハンドル…143mm(1/4")・250mm(1/2")
- ドライバーハンドル(1/4")…150mm
- I型スライドハンドル…100mm(1/4")・250mm(1/2")
- E型スライドハンドル…51・102mm(1/4")127・254mm(1/2")
- フレキシブルエクステンションバー…150mm(1/4")
- ユニバーサルジョイント(1/4"・1/2")
- 片目片口スパナ(12ポイント)…8・10・11・12・13・14・17・19・22mm



(1/4"・1/2"DR) ソケットレンチセット

品番 **EA687DD-1** 税抜価格 **26,000円**

- 差込角…1/4"・1/2"
- ソケット(6角)…3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4") 8・9・10・11・12・13mm(1/4")
- スパークプラグソケット(1/2")…16・21mm
- ビットアダプター…5/16"(Hex)×1/2"(sq)
- ビットソケット(1/4")…④#1・#2、⑤4・5.5・6.5mm、ボジドライブ:#1・#2、トルクス:T8-T10-T15-T20-T25-T30、Hex:3・4・5・6mm
- ソケット(6角)…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2")
- ディーブソケット(6角)…14・15・16・18・19mm(1/2")
- ビット(六角シャンク5/16")…④#3・#4、⑤8・10・12mm、ボジドライブ:#3・#4、TORX:T40-T45-T50-T55、Hex:8・10・12・14mm
- ラチェットハンドル…143mm(1/4")・250mm(1/2")
- I型スライドハンドル(1/4")…100mm
- ドライバーハンドル(1/4")…150mm
- エクステンションバー(1/4")…50・100mm
- エクステンションバー(1/2")…125mm・250mm
- ユニバーサルジョイント…35mm(1/4")・70mm(1/2")
- ソケットアダプター…3/8"×1/4"凸

1/4" (6.35mm) 差込角

(1/4"DR) ソケットレンチセット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AA-1** 税抜価格 **7,650円**
- ソケット(6角) ... 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm (セット内容52点)
- ディープソケット(6角) ... 8・10・12・13mm
- ⊕ビットソケット... #1・#2
- ⊖ビットソケット... 4・5.5・6.5mm
- Hexビットソケット... 3・4・5・6・8mm
- TORXビットソケット... T10・T15・T20・T25・T30・T40
- ポジドライブビットソケット... #1・#2
- ラチェットハンドル... 149mm
- ドライバーハンドル... 151mm
- T型スライドハンドル
- エクステンションバー... 51・102mm
- ユニバーサルジョイント... 34.9mm
- ビットアダプター... 六角対辺1/4"
- ⊕ビット... #1・#2
- ⊖ビット... 4・5・6mm
- Hexビット... 3・4・5・6mm

(1/4"DR) ソケットレンチ・ツールセット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AD** 税抜価格 **11,900円**
- ソケット(6角) ... 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm (セット内容52点)
- ディープソケット(6角) ... 8・9・10・11・12・13mm
- ラチェットハンドル... 149mm
- ドライバーハンドル... 151mm
- T型スライドハンドル... 105mm
- エクステンションバー... 51・102mm
- ユニバーサルジョイント... 34.9mm
- ビットアダプター... 六角対辺1/4"
- ⊕ビット... #1・#2・#3
- ⊖ビット... 4・5.5・6.5mm
- Hexビット... 3・4・5・6・7・8mm
- TORXビット... T10・T15・T20・T25・T30・T40
- ⊕ドライバー... #0 (軸長75mm)
- ⊖ドライバー... 3.2mm (軸長150mm)
- ⊖ドライバー... 3.2mm (軸長150mm)
- TORXドライバー... T8 (軸長75mm)
- モンキーレンチ... 最大開口20mm
- ロングノーズプライヤー... 全長140mm
- ニッパー... 全長108mm
- ロッキングプライヤー... 全長144mm

(1/4"DR) ソケットレンチセット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AC-1** 税抜価格 **7,590円**
- ソケット(6角) ... 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm (セット内容36点)
- ディープソケット(6角) ... 8・10・11・12・13mm
- ラチェットハンドル... 143mm
- ドライバーハンドル... 150mm
- エクステンションバー... 50・100・150mm
- T型スライドハンドル... 100mm
- ユニバーサルジョイント... 35mm
- ビットアダプター... 六角対辺1/4"
- ⊕ビット... #1・#2・#3
- ⊖ビット... 4・5・6mm
- Hexビット... 3・4・5・6mm

(1/4"DR) ソケットレンチセット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AL-1** 税抜価格 **3,780円**
- ソケット(6角) ... 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm (セット内容20点)
- ラチェットハンドル... 143mm
- エクステンションバー... 50mm
- ドライバーハンドル
- ビットアダプター... 六角対辺1/4"
- ⊕ビット... #1・#2・#3
- ⊖ビット... 4・5・6mm

(1/4"DR) ドライバーハンドル



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AR-15** 税抜価格 **975円**
- 全長...150mm
- ハンドル末端に1/4" 差込角付

(1/4"DR) スピナーハンドル




- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AR-11** 税抜価格 **1,390円**
- 全長...140mm

(1/4"DR) T型スライドハンドル



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AR-13** 税抜価格 **610円**
- 差込角...1/4"
- 全長...100mm

(1/4"DR) ラチェットハンドル

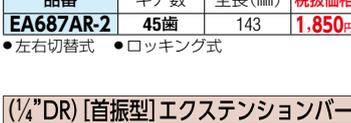

- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AR-3** ギヤ数 60歯 全長(mm) 143 税抜価格 **2,730円**
- 左右切替式
- ロッキング式

(1/4"DR) ビットアダプター




- 差込角...1/4"
- 六角対辺...1/4"
- 全長...25mm
- 品番 **EA687AV-3** 税抜価格 **240円**

(1/4"DR) ユニバーサルジョイント



- 差込角...1/4"
- 全長...35mm
- 品番 **EA687AV-1** 税抜価格 **700円**

(1/4"DR) フレキシブルエクステンションバー

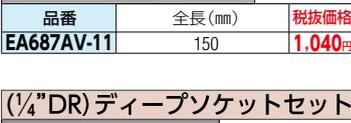

- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AV-11** 全長(mm) 150 税抜価格 **1,040円**

(1/4"DR) [首振り型] エクステンションバー




- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AV-101** 全長(mm) 50 税抜価格 **380円**
- 品番 **EA687AV-102** 全長(mm) 100 税抜価格 **455円**

(1/4"DR) ソケットセット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AS** サイズ(mm) 5・5.5・6・8・10・12・13 (7個組) 全長(mm) 24.5 税抜価格 **890円**

(1/4"DR) ソケットセット(インチ)

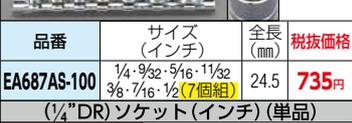

- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AS-100** サイズ(インチ) 1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2 (7個組) 全長(mm) 24.5 税抜価格 **735円**

(1/4"DR) ディープソケットセット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AT** サイズ(mm) 5・6・8・10・11・12・13 (7個組) 全長(mm) 49 税抜価格 **1,130円**

(1/4"DR) ディープソケットセット(インチ)



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AT-100** サイズ(インチ) 1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2 (7個組) 全長(mm) 49 税抜価格 **1,050円**

(1/4"DR) ソケット(単品)

品番	サイズ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687AS-3.5	3.5	6.1	24.5	140円
EA687AS-4	4	6.7	24.5	140円
EA687AS-4.5	4.5	7.3	24.5	140円
EA687AS-5	5	8	24.5	140円
EA687AS-5.5	5.5	8.6	24.5	140円
EA687AS-6	6	9.2	24.5	140円
EA687AS-7	7	10.7	24.5	140円
EA687AS-8	8	11.8	24.5	160円
EA687AS-9	9	13.1	24.5	160円
EA687AS-10	10	14.3	24.5	160円
EA687AS-11	11	15.8	24.5	160円
EA687AS-12	12	16.8	24.5	160円
EA687AS-13	13	17.9	24.5	175円
EA687AS-14	14	19.5	24.5	185円

(1/4"DR) ソケット(単品)

品番	サイズ(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687AS-101	5/32	6.9	24.5	140円
EA687AS-102	3/16	7.8	24.5	140円
EA687AS-103	7/32	8.5	24.5	140円
EA687AS-104	1/4	9.5	24.5	140円
EA687AS-105	9/32	10.7	24.5	140円
EA687AS-106	5/16	11.8	24.5	140円
EA687AS-107	11/32	12.5	24.5	170円
EA687AS-108	3/8	13.8	24.5	170円
EA687AS-109	7/16	15.7	24.5	170円
EA687AS-110	1/2	17.3	24.5	170円

(1/4"DR) ディープソケット(単品)

品番	サイズ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687AT-4	4	6.7	49	280円
EA687AT-5	5	8	49	280円
EA687AT-6	6	9.2	49	280円
EA687AT-7	7	10.8	49	280円
EA687AT-8	8	11.9	49	280円
EA687AT-9	9	13.1	49	280円
EA687AT-10	10	14.6	49	280円
EA687AT-11	11	15.9	49	280円
EA687AT-12	12	16.9	49	280円
EA687AT-13	13	17.9	49	290円

(1/4"DR) ディープソケット(単品)

品番	サイズ(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687AT-102	3/16	7.9	49	280円
EA687AT-103	7/32	8.9	49	280円
EA687AT-104	1/4	9.9	49	280円
EA687AT-105	9/32	11	49	280円
EA687AT-106	5/16	11.9	49	280円
EA687AT-107	11/32	13.1	49	280円
EA687AT-108	3/8	14.6	49	280円
EA687AT-109	7/16	15.9	49	300円
EA687AT-110	1/2	17.9	49	325円

(1/4"DR) ポジドライブビットソケット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AM-1** サイズ #1 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**
- 品番 **EA687AM-2** サイズ #2 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**
- 品番 **EA687AM-3** サイズ #3 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**

(1/4"DR) ⊕ビットソケット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AM-1** サイズ #1 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**
- 品番 **EA687AM-2** サイズ #2 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**
- 品番 **EA687AM-3** サイズ #3 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**

(1/4"DR) Hexビットソケットセット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AM-100** サイズ(mm) 3・4・5・6・7・8 (6個組) 全長(mm) 37 税抜価格 **735円**

(1/4"DR) TORXビットソケットセット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AM-300** サイズ T8・T10・T15・T20・T25・T30・T40 (7個組) 全長(mm) 37 税抜価格 **740円**

(1/4"DR) ⊖ビットソケット



- 差込角...1/4"
- 品番 **EA687AM-24** 刃幅×刃厚(mm) ⊖4.0×0.7 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**
- 品番 **EA687AM-25** 刃幅×刃厚(mm) ⊖5.5×1.0 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**
- 品番 **EA687AM-26** 刃幅×刃厚(mm) ⊖6.5×1.0 全長(mm) 37 税抜価格 **180円**

(1/4"DR) Hexビットソケット(単品)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687AM-103	3	37	200円
EA687AM-104	4	37	200円
EA687AM-105	5	37	200円
EA687AM-106	6	37	200円
EA687AM-107	7	37	200円
EA687AM-108	8	37	230円

(1/4"DR) TORXビットソケット(単品)

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA687AM-308	T8	37	200円
EA687AM-310	T10	37	200円
EA687AM-315	T15	37	200円
EA687AM-320	T20	37	200円
EA687AM-325	T25	37	200円
EA687AM-327	T27	37	165円
EA687AM-330	T30	37	200円
EA687AM-340	T40	37	200円

SATA 永久保証【無償交換サポート】

正常な使用による破損の場合、無償で交換させていただきます。サービスです。

マークの入った商品は永久保証対象商品です。

3/8" (9.53mm) 差込角

(3/8"DR) ソケットレンチセット



●差込角...3/8"

品番 EA687BA-1 税抜価格 15,600円

- ソケット(6角) (セット内容60点)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm
- ディープソケット...8・10・11・12・13・14・15・17・18・19mm
- プラグソケット...16・21mm
- ラチェットハンドル...200mm
- エクステンションバー...75・250mm
- ユニバーサルジョイント
- ソケットアダプター...3/8"凸×1/2"凹
- ビットソケット...
①:#1-#2-#3
②:#5.5-6.5-8.0mm
TORX:T10-T15-T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
Hex:3-4-5-6-7-8-10mm
ボジドライブ:#1-#2

(3/8"DR) [首振り型] ラチェットハンドル



品番 EA687BR-5 45歯 275 5,100円

- 差込角...3/8" ●ロッキング式 ●左右切替式
- 狭所などでの作業に便利なベントタイプ

 
(3/8"DR) スピナーハンドル



品番 EA687BR-11 税抜価格 1,590円

- 差込角...3/8" ●全長...210mm

(3/8"DR) ユニバーサルジョイント



品番 EA687BV-1 税抜価格 790円

- 差込角...3/8"
- 全長...56mm

(3/8"DR) ソケットセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BS	6・7・8・10・11・12・14・16・17・19 (10個組)	25~28	1,630円

(3/8"DR) ソケット(単品)

品番	サイズ (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BS-6	6	9.3	25	170円
EA687BS-7	7	10.8	25	180円
EA687BS-8	8	12	25	190円
EA687BS-9	9	12.9	25	190円
EA687BS-10	10	14.5	25	190円
EA687BS-11	11	15.8	25	200円
EA687BS-12	12	17	25	190円
EA687BS-13	13	18.3	25	190円
EA687BS-14	14	19.5	25	190円
EA687BS-15	15	20.8	25	210円
EA687BS-16	16	22	25	225円
EA687BS-17	17	23.3	25	225円
EA687BS-18	18	24.3	25	310円
EA687BS-19	19	25.5	28	260円
EA687BS-20	20	27	28	335円
EA687BS-21	21	27.9	28	335円
EA687BS-22	22	29.5	31.5	340円
EA687BS-24	24	31.9	31.5	340円

(3/8"DR) ソケットレンチセット



●差込角...3/8"

品番 EA687BL-2 税抜価格 7,240円

- ソケット(6角) (セット内容22点)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- ディープソケット...12・13・14・17・19mm
- スパークプラグソケット...16mm
- ラチェットハンドル...200mm
- エクステンションバー...152mm

(3/8"DR) ラチェットハンドル



品番 EA687BR-1 60歯 200 2,980円

- 差込角...3/8" ●左右切替式 ●ロッキング式

(3/8"DR) [首振り型] エクステンションバー



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA687BV-101	75	440円
EA687BV-102	150	615円
EA687BV-103	250	865円

 
(3/8"DR) T型スライドハンドル



品番 EA687BR-13 税抜価格 790円

- 差込角...3/8" ●全長...165mm

(3/8"DR) ビットアダプター



品番 EA687BV-3 六角対辺 1/4" 26 230円

- 差込角...3/8"

(3/8"DR) ソケットレンチセット



品番 EA687BL 税抜価格 4,890円

- 差込角...3/8" (セット内容14点)
- ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- ラチェットハンドル...200mm
- エクステンションバー...75mm

(3/8"DR) ラチェットハンドル



品番 EA687BR-2 45歯 200 2,320円


- 差込角...3/8" ●左右切替式 ●ロッキング式

(3/8"DR) ロッキングエクステンションバー




品番	全長 (mm)	税抜価格
EA687BV-106	75	1,220円
EA687BV-107	150	1,370円
EA687BV-108	250	1,610円

 (3/8"DR) ソケットアダプター



品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BV-32	1/4"	3/8"	25	230円
EA687BV-34	1/2"	3/8"	36	335円

 (3/8"DR) スパークプラグソケット



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BV-71	14	18.3	63.5	925円

(3/8"DR) ディープソケットセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BT	8・10・11・12・13・14・16・17・18・19 (10個組)	63.5	3,450円

(3/8"DR) ディープソケット(単品)

品番	サイズ (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BT-8	8	12	63.5	350円
EA687BT-9	9	12.9	63.5	350円
EA687BT-10	10	16.8	63.5	350円
EA687BT-11	11	16.8	63.5	325円
EA687BT-12	12	16.8	63.5	335円
EA687BT-13	13	18.3	63.5	310円
EA687BT-14	14	19.5	63.5	390円
EA687BT-15	15	20.8	63.5	480円
EA687BT-16	16	22	63.5	470円
EA687BT-17	17	23.8	63.5	500円
EA687BT-18	18	23.8	63.5	590円
EA687BT-19	19	25.5	63.5	630円
EA687BT-20	20	27.8	63.5	745円
EA687BT-21	21	27.8	63.5	790円
EA687BT-22	22	29.5	63.5	885円

(3/8"DR) スパークプラグソケットレンチセット



品番 EA687BN 税抜価格 6,720円

- 差込角...3/8" (セット内容5点)
- スパークプラグソケット...16・21mm
- 首振り型ラチェットハンドル(ベントタイプ)...275mm
- エクステンションバー...150mm
- ロッキングエクステンションバー...150mm

(3/8"DR) ラチェットハンドル



品番 EA687BR-3 60歯 200 3,190円

- 差込角...3/8" ●左右切替式 ●ロッキング式

(3/8"DR) フレキシブルエクステンションバー



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA687BV-5	200	1,440円

(3/8"DR) ソケットアダプター



品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BV-43	1/2"	3/8"	48	775円

- 本体に設けられた差込穴にはEA687CV-102・103(P11)(別売)のエクステンションバーを差込み可能。T型スライドハンドルとしてお使い頂けます。

(3/8"DR) スパークプラグソケット



品番	サイズ	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BV-61	16mm	22	64	400円
EA687BV-62	21mm	27	70	460円
EA687BV-63	5/8"	22	64	315円
EA687BV-64	13/16"	27	70	365円

(3/8"DR) ディープソケットセット(インチ)

品番	サイズ (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BT-100	3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8" (9個組)	63.5	63.5	4,400円

(3/8"DR) ディープソケット(インチ)(単品)

品番	サイズ (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BT-103	3/8"	13.8	63.5	410円
EA687BT-104	7/16"	16.0	63.5	360円
EA687BT-105	1/2"	17.8	63.5	410円
EA687BT-106	9/16"	19.8	63.5	425円
EA687BT-107	5/8"	22.0	63.5	490円
EA687BT-108	11/16"	23.8	63.5	535円
EA687BT-109	3/4"	25.8	63.5	590円
EA687BT-110	13/16"	27.8	63.5	640円
EA687BT-111	7/8"	29.8	63.5	715円

SATA 永久保証【無償交換サポート】

LIFETIME WARRANTY

正常な使用による破損の場合、無償で交換させていただきます。サービスです。

マークの入った商品は永久保証対象商品です

3/8" (9.53mm) 差込角

(3/8"DR) TORXソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687BX	E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20 (10個組)	26~30.5	2,170円

(3/8"DR) TORXソケット (単品)



品番	サイズ	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BX-4	E4	7	26	200円
EA687BX-5	E5	8	26	200円
EA687BX-6	E6	8	26	200円
EA687BX-7	E7	9	26	200円
EA687BX-8	E8	10.5	26	200円
EA687BX-10	E10	13	26	200円
EA687BX-11	E11	14	26	200円
EA687BX-12	E12	15	26	200円
EA687BX-14	E14	18.3	28.5	265円
EA687BX-16	E16	18.3	28.5	265円
EA687BX-18	E18	19.5	28.5	265円
EA687BX-20	E20	22	30.5	265円

(3/8"DR) ⊕ ⊖ ビットソケットセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM	⊕ #1, #2, #3 ⊖ 5.5, 6.5, 8 (6個組)	50	810円

(3/8"DR) ⊕ ビットソケット (単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM-1	⊕ #1	50	200円
EA687BM-2	⊕ #2	50	200円
EA687BM-3	⊕ #3	50	200円

品番	刃幅×刃厚 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM-25	⊖ 5.5×1.0	50	200円
EA687BM-26	⊖ 6.5×1.2	50	200円
EA687BM-28	⊖ 8.0×1.3	50	200円

(3/8"DR) Hexビットソケットセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM-100	3-4-5-6-7-8-10 (7個組)	50	1,190円

(3/8"DR) Hexビットソケット (単品)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM-103	3	50	200円
EA687BM-104	4	50	200円
EA687BM-105	5	50	200円
EA687BM-106	6	50	200円
EA687BM-107	7	50	200円
EA687BM-108	8	50	255円
EA687BM-110	10	50	255円

(3/8"DR) TORXビットソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM-300	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 (7個組)	50	1,300円

(3/8"DR) TORXビットソケット (単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM-310	T10	50	200円
EA687BM-315	T15	50	200円
EA687BM-320	T20	50	200円
EA687BM-325	T25	50	200円
EA687BM-327	T27	50	190円
EA687BM-330	T30	50	200円
EA687BM-340	T40	50	200円
EA687BM-345	T45	50	255円
EA687BM-350	T50	50	255円
EA687BM-355	T55	50	285円
EA687BM-360	T60	50	285円

インチ・ミリ換算表

1/4" ... 6.35mm	3/8" ... 9.53mm
1/2" ... 12.7mm	3/4" ... 19.05mm
1" ... 25.4mm	1 1/2" ... 38.1mm

SATA社ソケット (SATADRIVE) の特徴

ソケットの角の切込みがオーバートルク時の圧力を分散しナットの角が丸くなることを軽減します。

(3/8"DR) ポジドライブビットソケット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM-11	#1	50	200円
EA687BM-12	#2	50	200円
EA687BM-13	#3	50	200円

(3/8"DR) TORXビットソケット (イジリ止付)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687BM-445	T45	50	345円
EA687BM-450	T50	50	345円
EA687BM-455	T55	50	345円
EA687BM-460	T60	50	430円

1/2" (12.7mm) 差込角

(1/2"DR) ソケットレンチセット



品番 EA687CD-1 税抜価格 20,900円

- ソケット (6角) ... (セット内容46点)
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-34mm
3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"
- ディーブソケット (6角) ... 10-12-13-14-15-17-19mm
- スパークプラグソケット ... 16-21mm
- ラチェットハンドル ... 250mm
- スピナーハンドル ... 375mm
- エクステンションバー ... 127-254mm
- ユニバーサルジョイント ... 70mm
- ソケットアダプター ... 1/2" 凸 × 3/8" 凹

(1/2"DR) ソケットレンチ・ツールセット



品番 EA687CG 税抜価格 15,100円

- ソケット (6角) ... (セット内容26点)
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm
- ディーブソケット (6角) ... 13-17-19mm
- スパークプラグソケット ... 16mm
- ラチェットハンドル ... 250mm
- エクステンションバー ... 250mm
- ユニバーサルジョイント ... 70mm
- ソケットアダプター ... 1/2" 凸 × 3/8" 凹
- ⊕ドライバー ... #2 (軸長38mm) · #2 (軸長100mm)
- ⊖ドライバー ... 6mm (軸長38mm) · 5mm (軸長75mm)
- ペンチ
- ロングノーズプライヤー

(1/2"DR) ソケットレンチセット



品番 EA687CK-1A 税抜価格 12,800円

- ソケット (6角) ... (セット内容24点)
10-11-12-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32-34mm
- ディーブソケット (6角) ... 13-17-19mm
- スパークプラグソケット ... 16mm
- ラチェットハンドル ... 250mm
- エクステンションバー ... 250mm
- T型スライドハンドル ... 250mm
- ユニバーサルジョイント ... 70mm
- ソケットアダプター ... 1/2" 凸 × 3/8" 凹
- ソケットアダプターとエクステンションバーを組み合わせてT型スライドハンドルとしても使用できます。

(1/2"DR) ソケットレンチセット



品番 EA687CK-3 税抜価格 11,800円

- ソケット (6角) ... (セット内容24点)
9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- クイックリリーススラッシュェット ... 250mm
- T型スライドハンドル ... 247mm
- エクステンションバー ... 127-254mm
- ユニバーサルジョイント ... 68mm

(1/2"DR) ソケットレンチセット



品番 EA687CB 税抜価格 11,800円

- ソケット (12角) ... (セット内容24点)
9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- ラチェットハンドル ... 250mm
- T型スライドハンドル ... 250mm
- エクステンションバー ... 125-250mm
- ユニバーサルジョイント ... 70mm

(1/2"DR) ソケットレンチセット



品番 EA687CL-1 税抜価格 6,560円

- ソケット (6角) ... (セット内容15点)
10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- ラチェットハンドル ... 250mm
- エクステンションバー ... 125mm

(1/2"DR) ビットソケットセット



品番 EA687DP 税抜価格 6,030円

- Hexビットソケット ... (セット内容12点)
12-17mm (全長50mm) · 6mm (全長70mm) · 7mm (全長100mm) · 8mm (全長120mm) · 6-10mm (全長140mm) · 5mm (全長180mm) · 6mm (全長250mm)
- スプラインビットソケット ...
M-8 (全長100mm) · M-10 (全長120mm) · M-12 (全長140mm)

(1/4"・1/2"DR) ビットソケットセット



品番 EA687DR 税抜価格 6,490円

- ⊕ビットソケット ... (セット内容18点)
#1-#2-#3 (全長37mm-1/4")
- ⊖ビットソケット ... 4-5.5-6.5mm (全長37mm-1/4")
- スプラインビットソケット ...
M5-M6-M8-M10-M12-M14 (全長50mm-1/2")
M5-M6-M8-M10-M12-M14 (全長100mm-1/2")

1/2" (12.7mm) 差込角

(1/2"DR) ラチェットハンドル

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格
EA687CR-1	60歯	250	3,490円

●差込角...1/2" ●ロックンク式 ●左右切替式

(1/2"DR) ラチェットハンドル

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格
EA687CR-2	45歯	250	3,030円

●差込角...1/2" ●ロックンク式 ●左右切替式

(1/2"DR) ラチェットハンドル

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格
EA687CR-3	60歯	250	3,850円

●差込角...1/2" ●ロックンク式 ●左右切替式

(1/2"DR) ラチェットハンドルスタビー型

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格
EA687CR-5	45歯	140	3,140円

●差込角...1/2" ●ロックンク式 ●左右切替式

(1/2"DR) T型スライドハンドル

品番	税抜価格
EA687CR-13	1,100円

●差込角...1/2" ●全長...250mm

(1/2"DR) スピナーハンドル

品番	全長(mm)	税抜価格
EA687CR-101	250	2,890円
EA687CR-102	375	3,710円
EA687CR-103	432	3,700円

●差込角...1/2"

(1/2"DR) ロッキングエクステンションバー

品番	全長(mm)	税抜価格
EA687CV-201	75	1,260円
EA687CV-202	125	1,480円
EA687CV-203	250	1,880円

●差込角...1/2" ●ロックンク機能付

(1/2"DR) [首振り型] エクステンションバー

品番	全長(mm)	税抜価格
EA687CV-102	125	765円
EA687CV-103	250	1,150円

●差込角...1/2"

(1/2"DR) オフセットハンドル

品番	税抜価格
EA687CR-15	1,660円

●差込角...1/2" ●全長...280mm

(1/2"DR) ソケットアダプター

品番	オス(凸)	メス(凹)	全長(mm)	税抜価格
EA687CV-34	3/8"	1/2"	40	590円

●本体に設けられた差込穴には EA687BV-101・102・103(P9) (別売) のエクステンションバーを差込み可能。T型スライドハンドルとしてもお使い頂けます。

(1/2"DR) ビットアダプター

品番	六角対辺	全長(mm)	税抜価格
EA687CV-3	5/16"	38	340円

●差込角...1/2"

(1/2"DR) ユニバーサルジョイント

品番	税抜価格
EA687CV-1	1,150円

●差込角...1/2" ●全長...70.6mm

(1/2"DR) ソケットアダプター

品番	オス(凸)	メス(凹)	全長(mm)	税抜価格
EA687CV-43	3/8"	1/2"	37	430円
EA687CV-46	3/4"	1/2"	50	1,300円

●差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。

(1/2"DR) ソケットセット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-200	8・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24 (12個組)	37.8~40	2,700円

(1/2"DR) ソケットセット(インチ)

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-100	1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・11/16・11/8・11/4 (12個組)	37.8~42	4,170円

(1/2"DR) ソケットセット(インチ)

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-300	1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・11/16・11/8・11/4 (12個組)	37.8~42	4,200円

(1/2"DR) ソケットセット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS	8・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24 (12個組)	37.8~40	3,200円

(1/2"DR) ソケット(単品)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-1	16・17・18・19・21・22・24・27・30・32 (10個組)	37.8~43	3,720円

(1/2"DR) ソケット(単品)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-201	16・17・18・19・21・22・24・27・30・32 (10個組)	37.8~43	3,360円

(1/2"DR) ソケット(インチ)(単品)

品番	サイズ(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-101	5/16	12.5	37.8	280円
EA687CS-102	3/8	14.5	37.8	280円
EA687CS-103	7/16	17.5	37.8	280円
EA687CS-104	1/2	18.6	37.8	280円
EA687CS-105	9/16	20.6	37.8	280円
EA687CS-106	5/8	22.2	37.8	280円
EA687CS-107	11/16	24.2	37.8	300円
EA687CS-108	3/4	25.9	37.8	350円
EA687CS-109	13/16	27.9	37.8	380円
EA687CS-110	7/8	29.9	37.8	410円
EA687CS-111	15/16	31.9	37.8	470円
EA687CS-112	1	33.9	40	595円
EA687CS-113	11/16	35.9	40	625円
EA687CS-114	11/8	37.9	42	675円
EA687CS-115	11/4	41.9	42	750円

(1/2"DR) ソケット(インチ)(単品)

品番	サイズ(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-301	5/16	12.5	37.8	260円
EA687CS-302	3/8	14.5	37.8	260円
EA687CS-303	7/16	17.5	37.8	260円
EA687CS-304	1/2	18.6	37.8	260円
EA687CS-305	9/16	20.6	37.8	260円
EA687CS-306	5/8	22.2	37.8	260円
EA687CS-307	11/16	24.2	37.8	260円
EA687CS-308	3/4	25.9	37.8	290円
EA687CS-309	13/16	27.9	37.8	300円
EA687CS-310	7/8	29.9	37.8	335円
EA687CS-311	15/16	31.9	37.8	335円
EA687CS-312	1	33.9	40	440円
EA687CS-313	11/16	35.9	40	520円
EA687CS-314	11/8	37.9	42	615円
EA687CS-315	11/4	41.9	42	680円

(1/2"DR) ソケット(単品)

品番	サイズ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-8	8	13.3	37.8	260円
EA687CS-9	9	14.3	37.8	260円
EA687CS-10	10	15.3	37.8	260円
EA687CS-11	11	16.5	37.8	260円
EA687CS-12	12	17.8	37.8	260円
EA687CS-13	13	19	37.8	260円
EA687CS-14	14	20.3	37.8	260円
EA687CS-15	15	21.4	37.8	260円
EA687CS-16	16	22.2	37.8	260円
EA687CS-17	17	23.9	37.8	290円
EA687CS-18	18	24.9	37.8	300円
EA687CS-19	19	25.9	37.8	335円
EA687CS-20	20	27.8	37.8	335円
EA687CS-21	21	27.9	37.8	360円
EA687CS-22	22	29.9	40	380円
EA687CS-23	23	31.1	40	410円
EA687CS-24	24	31.9	40	440円
EA687CS-27	27	35.9	43	560円
EA687CS-30	30	39.9	43	615円
EA687CS-32	32	41.9	43	680円

(1/2"DR) ソケット(単品)

品番	サイズ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CS-208	8	13.3	37.8	265円
EA687CS-209	9	14.3	37.8	265円
EA687CS-210	10	15.3	37.8	260円
EA687CS-211	11	16.5	37.8	260円
EA687CS-212	12	17.8	37.8	260円
EA687CS-213	13	19	37.8	260円
EA687CS-214	14	20.3	37.8	260円
EA687CS-215	15	21.4	37.8	260円
EA687CS-216	16	22.2	37.8	275円
EA687CS-217	17	23.9	37.8	305円
EA687CS-218	18	24.9	37.8	315円
EA687CS-219	19	25.9	37.8	335円
EA687CS-220	20	27.8	37.8	340円
EA687CS-221	21	27.9	37.8	360円
EA687CS-222	22	29.9	40	360円
EA687CS-223	23	31.1	40	390円
EA687CS-224	24	31.9	40	410円
EA687CS-227	27	35.9	43	480円
EA687CS-230	30	39.9	43	600円
EA687CS-232	32	41.9	43	660円

(1/2"DR) TORXソケットセット

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA687CX-1	E10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24 (8個組)	38~40	3,800円

(1/2"DR) TORXソケット(単品)

品番	サイズ	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CX-10	E10	22	38	345円
EA687CX-12	E12	22	38	380円
EA687CX-14	E14	22	38	465円
EA687CX-16	E16	22	38	520円
EA687CX-18	E18	23.8	38	520円
EA687CX-20	E20	25.8	38	520円
EA687CX-22	E22	25.8	38	610円
EA687CX-24	E24	27.8	40	665円

(1/2"DR) ディープソケット

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CT-210	10	15.3	77	510円
EA687CT-212	12	17.8	77	510円
EA687CT-213	13	19	77	510円
EA687CT-214	14	20.3	77	510円
EA687CT-216	16	22	77	580円
EA687CT-217	17	23.8	77	580円
EA687CT-218	18	24.8	77	580円
EA687CT-219	19	25.8	77	580円

(1/2"DR) スパークプラグソケット

品番	サイズ	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CV-61	16mm	23	64	435円
EA687CV-62	21mm	27	70	535円
品番	サイズ	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687CV-63	5/8"	23	64	390円
EA687CV-64	13/16"	28	70	420円

SATA 永久保証 [無償交換サポート]

正常な使用による破損の場合、無償で交換させていただきます。マークの入った商品は永久保証対象商品です。

1/2" (12.7mm) 差込角

(1/2" DR) ディープソケットセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CT	10-11-12-13-14-17-19-20-21-22-24-27 (12個組)	77	5,090円

(1/2" DR) ディープソケット (単品)



品番	サイズ (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CT-10	10	15.3	77	470円
EA687CT-11	11	16.5	77	470円
EA687CT-12	12	17.8	77	470円
EA687CT-13	13	19	77	470円
EA687CT-14	14	20.3	77	480円
EA687CT-15	15	21.4	77	480円
EA687CT-16	16	22	77	480円
EA687CT-17	17	23.8	77	490円
EA687CT-18	18	24.8	77	495円
EA687CT-19	19	25.8	77	500円
EA687CT-20	20	27.8	77	510円
EA687CT-21	21	27.8	77	510円
EA687CT-22	22	29.8	77	515円
EA687CT-24	24	31.8	77	630円
EA687CT-27	27	35.8	77	860円
EA687CT-30	30	39.8	77	1,030円
EA687CT-32	32	41.8	77	1,260円

(1/2" DR) ディープソケットセット (インチ)



品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CT-100	1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 (12個組)	77	8,800円

(1/2" DR) ディープソケット (インチ) (単品)



品番	サイズ (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CT-102	3/8	14.5	77	490円
EA687CT-103	7/16	17	77	490円
EA687CT-104	1/2	18.6	77	490円
EA687CT-105	9/16	20.6	77	490円
EA687CT-106	5/8	22	77	490円
EA687CT-107	11/16	23.8	77	525円
EA687CT-108	3/4	25.8	77	560円
EA687CT-109	13/16	27.8	77	620円
EA687CT-110	7/8	29.8	77	730円
EA687CT-111	15/16	31.8	77	780円
EA687CT-112	1	33.8	77	990円
EA687CT-113	1 1/16	35.8	77	1,110円
EA687CT-114	1 1/8	37.8	77	1,220円
EA687CT-115	1 1/4	41.8	77	1,360円

(1/2" DR) Hexビットソケットセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-100A	4-5-6-7-8-10-12-14-17 (9個組)	55	2,690円

(1/2" DR) Hexビットソケット (単品)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-104	4	55	340円
EA687CM-105	5	55	340円
EA687CM-106	6	55	340円
EA687CM-107	7	55	340円
EA687CM-108	8	55	340円
EA687CM-110	10	55	410円
EA687CM-112	12	55	420円
EA687CM-114	14	55	420円
EA687CM-117	17	55	695円

(1/2" DR) ロングHexビットソケットセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-200A	4-5-6-7-8-10-12-14-17 (9個組)	100	4,200円

(1/2" DR) ロングHexビットソケット (単品)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-204	4	100	495円
EA687CM-205	5	100	495円
EA687CM-206	6	100	495円
EA687CM-207	7	100	495円
EA687CM-208	8	100	495円
EA687CM-210	10	100	555円
EA687CM-212	12	100	665円
EA687CM-214	14	100	665円
EA687CM-217	17	100	1,130円

(1/2" DR) TORXビットソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-300A	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 (9個組)	55	3,100円

(1/2" DR) TORXビットソケット (単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-320	T20	55	335円
EA687CM-325	T25	55	335円
EA687CM-327	T27	55	335円
EA687CM-330	T30	55	335円
EA687CM-340	T40	55	335円
EA687CM-345	T45	55	405円
EA687CM-350	T50	55	405円
EA687CM-355	T55	55	405円
EA687CM-360	T60	55	410円

(1/2" DR) ロングTORXビットソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-400A	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 (9個組)	100	4,700円

(1/2" DR) ロングTORXビットソケット (単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-420	T20	100	495円
EA687CM-425	T25	100	495円
EA687CM-427	T27	100	495円
EA687CM-430	T30	100	495円
EA687CM-440	T40	100	495円
EA687CM-445	T45	100	560円
EA687CM-450	T50	100	560円
EA687CM-455	T55	100	560円
EA687CM-460	T60	100	665円

(1/2" DR) Hexビットソケットセット (インチ)



品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-150A	1/4, 3/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 (7個組)	55	2,800円

(1/2" DR) Hexビットソケット (インチ) (単品)



品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA687CM-151	1/4	55	340円
EA687CM-152	3/16	55	340円
EA687CM-153	3/8	55	400円
EA687CM-154	7/16	55	465円
EA687CM-156	1/2	55	465円
EA687CM-157	5/8	55	465円
EA687CM-158	3/4	55	570円

3/4" (19.05mm) 差込角

3/4" (19.05mm) 差込角

(3/4" DR) ソケットレンチセット



品番 EA687EA 税抜価格 45,600円 (セット内容15点)

- 差込角...3/4"
- ソケット(12角)...
- 30-32-34-36-38-41-46-50-55-60mm
- ラチェットハンドル...495mm
- T型スライドハンドル...463mm
- エクステンションバー...102-203mm
- ユニバーサルジョイント...112mm

(3/4" DR) ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA687ER-1	24歯	510	14,300円

- 差込角...3/4"
- ロッキング式
- 左右切替式

(3/4" DR) スピンナーハンドル



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA687ER-11	500mm	5,620円

- 差込角...3/4"
- 全長...500mm

(3/4" DR) オフセットハンドル



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA687ER-15	380mm	3,770円

- 差込角...3/4"
- 全長...380mm

(3/4" DR) ソケット



品番	サイズ (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687ES-19	19	29	50	970円
EA687ES-21	21	31.2	50	975円
EA687ES-22	22	32.2	50	980円
EA687ES-23	23	33.2	51	985円
EA687ES-24	24	34.2	52	990円
EA687ES-25	25	36	52	995円
EA687ES-26	26	37	52	1,010円
EA687ES-27	27	38	54	1,030円
EA687ES-28	28	39	56	1,060円
EA687ES-29	29	40	56	1,080円
EA687ES-30	30	42	58	1,170円
EA687ES-32	32	44	58	1,230円
EA687ES-33	33	46	60	1,340円
EA687ES-34	34	47	62	1,390円
EA687ES-35	35	48	64	1,440円
EA687ES-36	36	50	65	1,580円
EA687ES-38	38	52	66	1,690円
EA687ES-41	41	56	68	1,860円
EA687ES-46	46	62	70	2,370円
EA687ES-50	50	68	72	2,530円
EA687ES-55	55	74	72	2,990円
EA687ES-60	60	80	74	3,320円

(3/4" DR) ソケット (インチ)



品番	サイズ (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA687ES-101	3/4	29.2	50	935円
EA687ES-102	13/16	31.2	50	935円
EA687ES-103	7/8	32.2	50	935円
EA687ES-104	15/16	34.2	51	935円
EA687ES-105	1	37	52	995円
EA687ES-106	1 1/16	38	52	995円
EA687ES-108	13/16	42	54	1,000円
EA687ES-109	1 1/4	44	56	1,140円
EA687ES-111	1 3/8	48	58	1,390円
EA687ES-112	1 7/16	50	58	1,520円
EA687ES-113	1 1/2	52	60	1,650円
EA687ES-114	1 9/16	68	72	1,680円
EA687ES-115	1 5/8	54	62	1,830円
EA687ES-116	1 11/16	56	64	1,830円
EA687ES-117	1 3/4	58	65	1,830円
EA687ES-118	1 13/16	60	66	2,140円
EA687ES-120	2	64	70	2,460円
EA687ES-121	2 1/16	70	72	2,540円
EA687ES-122	2 1/8	72	74	3,000円
EA687ES-123	2 1/4	76	76	3,240円

(3/4" DR) エクステンションバー



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA687EV-101	100	1,840円
EA687EV-102	200	2,490円
EA687EV-103	400	4,210円

- 差込角...3/4"


(3/4" DR) ユニバーサルジョイント



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA687EV-1	70.6mm	6,580円

- 差込角...3/4"
- 全長...70.6mm

 (3/4" DR) ソケットアダプター



品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA687EV-64	1/2"	3/4"	50	1,760円

- 差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。

(1/2"DR) インパクトソケットセット



- 差込角...1/2"
- 材質...クロムモリブデン鋼

品番 **EA687SM-1** 税抜価格 **7,350円**

- ソケット(6角)...10・11・13・14・17・19・21・22・23・24mm (セット内容12点)
- エクステンションバー...125mm
- ボールジョイント...63mm
- ボールジョイントとエクステンションバーの側面の穴は1つだけです。

(1/2"DR) インパクトエクステンションバー



品番	全長(mm)	税抜価格
EA687HD-75	75	880円
EA687HD-125	125	1,190円
EA687HD-150	150	1,460円
EA687HD-250	250	2,340円
EA687HD-300	300	2,620円

- 差込角...1/2"
- ピン差込穴...両穴仕様(-75のみ片穴仕様)

(1/2"DR) インパクトソケットアダプター



- 全長...43・38mm
...46・45mm

品番	オス凸×メス凹	税抜価格
EA687HC-43	3/8" × 1/2"	725円
EA687HC-46	3/4" × 1/2"	1,620円

(3/4"DR) インパクトソケット



- 差込角...3/4"

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687JA-17	17	38	50	1,550円
EA687JA-18	18	38	50	1,550円
EA687JA-19	19	38	50	1,550円
EA687JA-20	20	38	50	1,570円
EA687JA-21	21	38	50	1,570円
EA687JA-22	22	38	50	1,570円
EA687JA-23	23	38	50	1,570円
EA687JA-24	24	38	50	1,590円
EA687JA-26	26	38	50	1,600円
EA687JA-27	27	44	53	1,600円
EA687JA-28	28	44	53	1,610円
EA687JA-29	29	44	53	1,620円
EA687JA-30	30	44	53	1,620円
EA687JA-31	31	44	53	1,720円
EA687JA-32	32	44	56	1,810円
EA687JA-33	33	44	56	1,880円
EA687JA-34	34	44	56	1,990円
EA687JA-35	35	44	56	2,040円
EA687JA-36	36	44	56	2,100円
EA687JA-37	37	44	57	2,280円
EA687JA-38	38	44	57	2,360円
EA687JA-39	39	44	57	2,540円
EA687JA-40	40	44	57	2,810円
EA687JA-41	41	44	57	3,140円

(3/4"DR) インパクトエクステンションバー



品番	全長(mm)	税抜価格
EA687JD-100	100	3,270円
EA687JD-250	250	5,090円

- 差込角...3/4"

(3/4"DR) インパクトユニバーサルジョイント



- 差込角...3/4"
- 全長...88.5mm

品番 **EA687JE-1** 税抜価格 **7,170円**

(1/2"DR) インパクトソケットセット(インチ)



- 差込角...1/2"
- 材質...クロムモリブデン鋼

品番 **EA687SM-2** 税抜価格 **7,350円**

- ソケット(6角)...7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8"・15/16"・1"
- エクステンションバー...125mm
- ボールジョイント...64mm
- ツール側面の穴は片側しか開いていません。

(1/2"DR) インパクトソケット(インチ)



- 差込角...1/2"

品番	サイズ(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687HA-101	7/16	18.7	38	360円
EA687HA-102	1/2	20.5	38	360円
EA687HA-104	5/8	24.8	38	360円
EA687HA-105	11/16	25.8	38	360円
EA687HA-106	3/4	29.8	41	360円
EA687HA-107	13/16	31.8	41	460円
EA687HA-108	7/8	31.8	41	465円
EA687HA-109	15/16	35.8	41	495円

(1/2"DR) インパクトユニバーサルジョイント



- 差込角...1/2"
- 全長...64.5mm

品番 **EA687HE-1** 税抜価格 **1,660円**

(3/4"DR) ディープインパクトソケット



- 差込角...3/4"

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687JB-17	17	44	90	3,140円
EA687JB-18	18	44	90	3,140円
EA687JB-19	19	44	90	3,140円
EA687JB-20	20	44	90	3,170円
EA687JB-21	21	44	90	3,170円
EA687JB-22	22	44	90	3,170円
EA687JB-23	23	44	90	3,200円
EA687JB-24	24	44	90	3,190円
EA687JB-26	26	44	90	3,250円
EA687JB-27	27	44	90	3,250円
EA687JB-28	28	44	90	3,250円
EA687JB-29	29	44	90	3,250円
EA687JB-30	30	44	90	3,300円
EA687JB-31	31	44	90	3,300円
EA687JB-32	32	44	90	3,300円
EA687JB-33	33	44	90	3,460円
EA687JB-34	34	44	90	3,460円
EA687JB-35	35	44	90	3,460円
EA687JB-36	36	44	90	3,660円
EA687JB-37	37	44	90	3,780円
EA687JB-38	38	44	90	3,890円
EA687JB-40	40	44	90	4,450円
EA687JB-41	41	44	90	4,910円

(3/4"DR) インパクトソケットアダプター



- 差込角...3/4"
- 全長...56mm

品番	オス凸×メス凹	税抜価格
EA687JC-64	1/2" × 3/4"	2,370円

SATA 永久保証【無償交換サポート】

正常な使用による破損の場合、無償で交換させていただきます。マークの入った商品は永久保証対象商品です

(1/2"DR) インパクトソケット



- 差込角...1/2"

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687HA-10	10	24	38	340円
EA687HA-11	11	24	38	540円
EA687HA-12	12	24	38	540円
EA687HA-13	13	24	38	540円
EA687HA-14	14	24	38	540円
EA687HA-15	15	24	38	540円
EA687HA-16	16	24	38	605円
EA687HA-17	17	26	38	605円
EA687HA-18	18	28	38	605円
EA687HA-19	19	30	41	655円
EA687HA-21	21	32	41	710円
EA687HA-22	22	30	41	740円
EA687HA-23	23	30	41	740円
EA687HA-24	24	30	41	830円
EA687HA-27	27	30	41	830円
EA687HA-29	29	30	41	925円
EA687HA-30	30	30	41	1,080円
EA687HA-32	32	44	41	1,190円

(1/2"DR) ディープインパクトソケット



- 差込角...1/2"

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687HB-10	10	24.2	82	760円
EA687HB-11	11	24.2	82	760円
EA687HB-12	12	24.2	82	760円
EA687HB-13	13	24.2	82	760円
EA687HB-14	14	24.2	82	760円
EA687HB-15	15	24.2	82	905円
EA687HB-16	16	24.2	82	905円
EA687HB-17	17	25.8	82	905円
EA687HB-18	18	27.8	82	905円
EA687HB-19	19	27.8	82	855円
EA687HB-21	21	29.8	82	1,060円
EA687HB-22	22	30	82	1,060円
EA687HB-24	24	30	82	1,060円
EA687HB-26	26	30	82	1,250円
EA687HB-27	27	30	82	1,440円
EA687HB-29	29	32	82	1,530円
EA687HB-30	30	32	82	1,570円
EA687HB-32	32	34	82	1,620円


(1"DR) インパクトソケット



- 差込角...1"

品番	サイズ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687KA-36	36	56.5	66	3,750円
EA687KA-37	37	58	66	3,840円
EA687KA-38	38	59	66	3,840円
EA687KA-39	39	60	66	3,840円
EA687KA-40	40	61	66	3,980円
EA687KA-41	41	62.5	68	4,150円
EA687KA-42	42	64	68	4,300円
EA687KA-43	43	65	70	4,510円
EA687KA-44	44	66	70	4,660円
EA687KA-45	45	67.5	72	4,870円
EA687KA-46	46	69	72	5,010円
EA687KA-47	47	70	76	5,370円
EA687KA-48	48	71.5	76	5,590円
EA687KA-49	49	73	76	5,730円
EA687KA-50	50	74	76	6,080円
EA687KA-51	51	75	80	6,660円
EA687KA-52	52	76.5	80	6,800円
EA687KA-53	53	78	80	7,160円
EA687KA-54	54	79	80	7,160円
EA687KA-55	55	80	84	7,520円
EA687KA-56	56	81.5	84	7,520円
EA687KA-57	57	82.5	84	8,270円
EA687KA-58	58	84	84	8,600円
EA687KA-59	59	85	88	9,300円
EA687KA-60	60	86.5	88	9,670円
EA687KA-63	63	90	88	10,700円
EA687KA-65	65	92.5	92	11,800円
EA687KA-67	67	95	92	12,500円
EA687KA-68	68	96.5	92	15,800円
EA687KA-69	69	98	92	15,800円

 (1/2"DR) インパクトソケット(薄肉)



- 差込角...1/2"

品番	サイズ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687HF-10	10	15.3	38	540円
EA687HF-11	11	16.5	38	540円
EA687HF-12	12	17.8	38	540円
EA687HF-13	13	19.0	38	540円
EA687HF-14	14	20.3	38	540円
EA687HF-15	15	21.5	38	540円
EA687HF-16	16	22.8	38	605円
EA687HF-17	17	23.8	38	605円
EA687HF-18	18	24.8	38	605円
EA687HF-19	19	25.8	41	655円
EA687HF-21	21	27.8	41	710円
EA687HF-22	22	29.5	41	740円
EA687HF-23	23	31.1	41	740円
EA687HF-24	24	31.8	41	830円
EA687HF-27	27	35.8	41	880円

- 狭所向けに外径を抑えた薄肉仕様

(1/2"DR) ディープインパクトソケット(薄肉)



- 差込角...1/2"

品番	サイズ(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA687HG-10	10	15.3	82	760円
EA687HG-11	11	16.5	82	850円
EA687HG-12	12	17.8	82	850円
EA687HG-13	13	19.0	82	850円
EA687HG-14	14	20.3	82	850円
EA687HG-15	15	21.5	82	905円
EA687HG-16	16	22.8	82	905円
EA687HG-17	17	23.8	82	905円
EA687HG-18	18	24.8	82	900円
EA687HG-19	19	25.8	82	1,060円
EA687HG-21				

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

品番	差込角	トルク範囲(N・m)	最小目盛(N・m)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA688MD-0	1/4"	1~5	0.1	224	590	12,200円
EA688MD-1	3/8"	5~25	0.1	268	630	13,200円
EA688MD-2	3/8"	10~50	0.5	426	1400	13,800円
品番	差込角	トルク範囲(N・m)	最小目盛(N・m)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA688MD-11	1/2"	20~100	0.5	473	1630	14,200円
EA688MD-12	1/2"	40~200	1.0	555	1850	15,500円
EA688MD-13	1/2"	68~340	2	616	2120	19,200円
品番	差込角	トルク範囲(N・m)	最小目盛(N・m)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA688MD-16	3/4"	110~550	2.5	864	6350	47,900円
EA688MD-17	3/4"	160~800	2.5	1075	6350	58,600円

●片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
●精度…±3% ●ラチェット部は左右切替式
●測定方向は右方向(時計回り)のみです。

Tハンドルソケットレンチ



●6ポイント

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格
EA687S-8	8	314	200	1,000円
EA687S-9	9	314	200	1,000円
EA687S-10	10	314	200	1,000円
EA687S-11	11	314	200	1,000円
EA687S-12	12	314	200	1,000円
EA687S-13	13	314	200	1,070円
EA687S-14	14	314	200	1,070円
EA687S-17	17	314	200	1,320円
EA687S-19	19	314	200	1,400円

片目片ロスパナセット



●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
●15°タイプ
●ツールロール付

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA684AA	8.0-10-12-13-14-17-19 (7本組)	140~248	3,940円

片目片ロスパナセット



●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
●15°タイプ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA684AA-3	8.0-10-12-13-14-15-16-17-18-19 (10本組)	140~248	10,100円

片目片ロスパナセット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA684AH	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 (23本組)	127~426	19,800円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント ●15°タイプ

片目片ロスパナセット(インチ)



品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	税抜価格
EA684AD-3	3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-11/16-11/8-11/4 (14本組)	151~430	15,000円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント ●15°タイプ ●ツールロール付

片目片ロスパナセット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA684AA-4	10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-24-27-30-32 (14本組)	159~426	14,300円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
●15°タイプ
●ツールロール付

片目片ロスパナセット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA684AA-6	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm (17本組)	127~293	17,900円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
●15°タイプ
●ツールロール付

片目片ロスパナセット(インチ)



●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
●15°タイプ

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	税抜価格
EA684AE-11A	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8 (11本組)	126~293	7,410円

[Xビーム]片目片ロスパナ



ミリサイズ					
品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA684AX-8	8	5×5.8	146	37	650円
EA684AX-9	9	5.2×6.6	155	49	680円
EA684AX-10	10	5.6×7	165	57	710円
EA684AX-11	11	6.3×7.8	183	71	745円
EA684AX-12	12	6.7×8.5	195	82	770円
EA684AX-14	14	7.3×9.3	222	113	940円
EA684AX-15	15	8×10	233	142	1,030円
EA684AX-16	16	8×10.8	241	158	1,130円
EA684AX-18	18	9×11.5	273	226	1,360円

インチサイズ					
品番	サイズ(インチ)	厚み(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA684AX-101	5/16	5.1×5.8	146	36	425円
EA684AX-102	3/8	5.6×7	165	56	465円
EA684AX-103	7/16	6.3×7.8	183	74	510円
EA684AX-104	1/2	7×8.8	206	89	565円
EA684AX-105	9/16	7.3×9.3	222	114	600円
EA684AX-106	5/8	8×10.8	241	162	800円
EA684AX-107	11/16	9×11.3	257	192	860円
EA684AX-108	3/4	9.5×12.3	274	260	955円

●12ポイント
★力がかげやすいツイストタイプ ★

片目片ロスパナ



品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA684A-5.5	5.5	3.8×4.7	127	22	365円
EA684A-6	6	3.8×4.7	127	20	395円
EA684A-7	7	3.8×4.7	134	21	405円
EA684A-8	8	4.2×5.2	140	32	435円
EA684A-9	9	4.5×5.5	150	33	480円
EA684A-10	10	4.9×6.2	159	47	505円
EA684A-11	11	5.3×6.5	166	51	545円
EA684A-12	12	5.3×7	172	58	560円
EA684A-13	13	5.8×8	178	73	635円
EA684A-14	14	6×8	191	87	685円
EA684A-15	15	6.5×9	200	98	740円
EA684A-16	16	6.5×9.5	209	119	760円
EA684A-17	17	7×10	226	131	840円
EA684A-18	18	7.5×10.5	237	158	980円
EA684A-19	19	8×11	248	189	1,000円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
●15°タイプ
●34mm以上のサイズは梨地仕上(※のサイズ)

ショートサイズ片目片ロスパナセット



●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
●工具袋付

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA684AS	10-11-12-13-14-17-19 (7本組)	94~138	3,310円

●狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

ショートサイズ片目片ロスパナ



●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA684AS-10	10	4.8×6	94	27	335円
EA684AS-11	11	5.2×6.5	102	29	365円
EA684AS-12	12	5.5×7	105	38	400円
EA684AS-13	13	6×7.7	107	44	430円
EA684AS-14	14	6.3×8.3	114	51	470円
EA684AS-17	17	7.3×10	126	86	670円
EA684AS-19	19	8.3×11.2	138	117	765円

●狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。

片目片ロスパナ(インチ)



品番	サイズ(インチ)	厚み(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA684B-2	1/4	3.8×4.7	126	20	350円
EA684B-2.5	5/16	4.2×5.2	139	30	420円
EA684B-3	3/8	4.9×6.2	151	44	480円
EA684B-3.5	7/16	5.3×6.5	166	53	575円
EA684B-4	1/2	5.8×8	178	68	630円
EA684B-4.5	9/16	6×8	191	80	685円
EA684B-5	5/8	6.5×9.5	209	110	740円
EA684B-5.5	11/16	7×10	226	137	835円
EA684B-6	3/4	8×11	248	186	1,000円
EA684B-6.5	13/16	8.5×12	270	222	1,100円
EA684B-7	7/8	9×12.5	293	248	1,210円
EA684B-7.5	15/16	9.8×13.5	315	329	1,370円
EA684B-8	1	10×14	334	388	1,940円
EA684B-10.5	11/16	10×15	359	508	2,260円
EA684B-11	11/8	11.5×16.3	403	650	2,510円
EA684B-12	11/4	7×10	430	792	2,840円
EA684B-12.5	19/16	14.2×21	475	1080	3,270円
EA684B-13.5	17/16	15.1×23.1	500	1600	3,240円
EA684B-20	2	19.1×27.1	650	3000	6,310円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント ●15°タイプ
●1/16以上のサイズは梨地仕上(※のサイズ)

フレックスソケットスパナ



●材質…クロムバナジウム鋼

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA616BP-110	10	6.6	180	80	1,250円
EA616BP-112	12	7	191	120	1,380円
EA616BP-113	13	6.8	207	138	1,440円
EA616BP-114	14	6.9	224	175	1,570円
EA616BP-117	17	8	233	240	1,790円
EA616BP-119	19	8.3	250	290	2,170円

両口スパナセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA685AC	6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・22×24・23×26・24×27・30×32 (13本組)	124~308	11,600円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●15°タイプ ●ツールロール付

両口スパナセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA685AC-2	5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32 (10本組)	124~308	7,620円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●15°タイプ ●ツールロール付

両口スパナセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA685AC-3	5.5×7.0・8.0×10.0×12.0×12.0×14.0×14.0×17.0×19.0×22.0×24.0 (6本組)	125~284	5,220円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●15°タイプ ●ツールロール付

両口スパナ



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA685A-0.5	5.5×7	3.8×4.2	125	20	370円
EA685A-1	6×7	3.8×4.2	124	22	395円
EA685A-3	8×10	5.2×5.2	149	42	370円
EA685A-3.5	9×11	4.9×5.2	151	41	430円
EA685A-5	10×12	5.9×5.9	162	54	490円
EA685A-6	11×13	6.2×6.2	174	65	495円
EA685A-8	12×14	6.6×6.6	186	79	495円
EA685A-8.5	13×15	6×6.8	182	88	620円
EA685A-8.6	13×16	6×6.8	183	88	670円
EA685A-10	14×17	7.5×7.5	200	117	645円
EA685A-11	16×17	6.9×7.3	200	122	615円
EA685A-11.5	16×18	6.9×7.0	200	121	850円
EA685A-12	17×19	7×8	228	158	830円
EA685A-13	19×21	9×9	239	233	890円
EA685A-13.5	19×22	8.5×9	240	243	955円
EA685A-14	19×23	9.5×9.5	261	272	1,120円
EA685A-15	22×24	10×10	284	326	1,170円
EA685A-16	23×26	10.5×10.5	299	386	1,370円
EA685A-17	24×27	10.5×10.5	278	407	1,540円
EA685A-17.5	27×30	10.5×10.5	292	509	1,900円
EA685A-18	30×32	11.5×12	308	604	2,030円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●15°タイプ

両口めがねレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA686AA-1A	5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27 (8本組)	169~360	8,260円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●12ポイント ●40°タイプ

両口めがねレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA686AA-3	5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・16×18・19×22・24×27・30×32 (11本組)	169~437	11,200円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●12ポイント ●40°タイプ

両口めがねレンチ



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA686A-0.5	5.5×7	5.4×5.9	169	40	585円
EA686A-0.6	6×7	5.4×5.9	170	40	650円
EA686A-2	8×10	5.9×6.4	185	62	630円
EA686A-2.5	9×11	6.4×7.8	204	60	700円
EA686A-3	10×11	6.4×8	195	84	470円
EA686A-4	10×12	6.4×8	195	77	700円
EA686A-5	11×13	6.9×8.4	205	91	730円
EA686A-7	12×14	7.5×8	220	115	780円
EA686A-7.5	13×15	8.4×9	241	126	815円
EA686A-7.6	13×16	8.4×9	243	127	935円
EA686A-9	14×17	8.4×9.9	235	141	920円
EA686A-10.5	16×18	10×10.8	260	195	980円
EA686A-11	17×19	10×10.8	250	190	1,020円
EA686A-12	19×21	10.9×11.9	270	230	1,100円
EA686A-12.5	19×22	10.9×11.9	281	233	1,310円
EA686A-13	21×23	11.9×12	290	296	1,270円
EA686A-14	22×24	12×12.5	320	311	1,360円
EA686A-15	23×26	12.8×13.4	360	461	1,690円
EA686A-16	24×27	12.8×13.4	360	432	1,720円
EA686A-17	27×30	13×16	397	647	2,140円
EA686A-18	30×32	16×16.8	437	795	2,440円


両口スパナ (インチ)



品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA685B-1	1/4×3/16	3.8×4.2	124	19	360円
EA685B-2	3/8×7/16	4.9×5.2	149	37	450円
EA685B-3	1/2×9/16	5.9×6.2	175	71	535円
EA685B-4	5/8×11/16	6.9×7.3	201	120	670円
EA685B-5	11/16×3/4	7×8	227	162	850円
EA685B-6	3/4×7/8	8.5×9	227	227	1,160円
EA685B-7	15/16×1	9.5×10	278	353	1,260円
EA685B-8	11/8×11/4	11.5×12	330	613	2,160円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●15°タイプ


[ダブルラチェット]コンビネーションギアレレンチセット

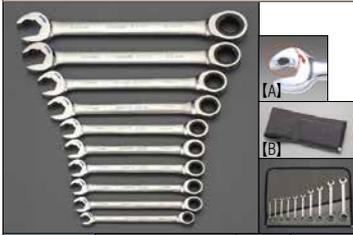

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RA-1	8・10・11・12・13・14・17・19・22・24 (10本組)	140~333	16,300円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●12ポイント
[A] スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
[B] デニムツールロール付

[ダブルラチェット]コンビネーションギアレレンチセット (インチ)

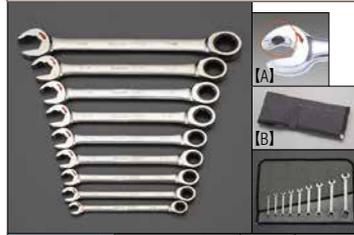

品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RA-100A	5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・7/8 (9本組)	140~333	13,800円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●12ポイント
●[A] スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
●[B] デニムツールロール付

[ダブルラチェット]コンビネーションギアレレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RA-408A	8.0・10.11・12.13・14・17・19 (8本組)	140~248	9,390円

★スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です

[ダブルラチェット]コンビネーションギアレレンチ



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA684RA-5.5	5.5	5×6.5	125	40	980円
EA684RA-6	6	5×6.5	125	40	1,000円
EA684RA-7	7	5×6.5	133	44	1,030円
EA684RA-8	8	5.5×7	140	52	1,060円
EA684RA-9	9	5.8×7	149	65	1,130円
EA684RA-10	10	6.2×7.7	159	69	1,180円
EA684RA-11	11	6.6×8.2	165	90	1,290円
EA684RA-12	12	7.8×8.7	171	103	1,360円
EA684RA-13	13	8.3×8.7	178	113	1,420円
EA684RA-14	14	8.6×9.5	190	137	1,480円
EA684RA-15	15	8.6×10	199	147	1,620円
EA684RA-16	16	9×10.3	208	183	1,720円
EA684RA-17	17	9.4×10.7	225	215	1,810円
EA684RA-18	18	9.6×11.2	236	232	1,920円
EA684RA-19	19	9.8×11.2	248	266	2,060円
EA684RA-21	21	9.3×13	291	357	2,450円
EA684RA-22	22	9.3×13	291	400	2,670円
EA684RA-24	24	10.3×14.5	333	513	3,400円
EA684RA-25	25	10.3×14.5	333	552	3,720円
EA684RA-27※	27	10.9×15.5	359	653	4,660円
EA684RA-30※	30	12×17	402	837	5,640円
EA684RA-32※	32	12.5×17.5	425	1010	6,150円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●12ポイント
★スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
(※のサイズ除く)

両口めがねレンチ (インチ)



品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA686A-102	1/2×9/16	7.5×8	220	114	775円
EA686A-103	11/16×3/4	10×10.8	250	177	1,040円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●12ポイント ●40°タイプ

[ダブルラチェット]コンビネーションギアレレンチ (インチ)




品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA684RA-101A	5/16	5.5×7	140	56	1,570円
EA684RA-102A	3/8	6.2×7.7	159	72	1,620円
EA684RA-103A	7/16	6.6×8.2	165	91	1,670円
EA684RA-104A	1/2	8.3×8.7	178	116	1,690円
EA684RA-105A	9/16	8.6×9.5	190	140	1,770円
EA684RA-106A	5/8	9×10.3	208	186	1,930円
EA684RA-110A	7/8	9.3×13	333	402	3,100円
EA684RA-111A	15/16	10.3×14.5	333	510	3,490円
EA684RA-112A	1	10.3×14.5	333	548	3,760円
EA684RA-113※	11/16	10.9×15.5	359	671	4,130円
EA684RA-114※	11/8	12×17	402	874	5,340円
EA684RA-115※	11/4	12.5×17.5	425	1070	6,180円

●材質…クロムバナジウム鋼 ●12ポイント
★スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
(※のサイズ除く)

SATA 永久保証【無償交換サポート】

正常な使用による破損の場合、無償で交換させていただきます。マークの入った商品は永久保証対象商品です。

ソケットアダプターセット (ギアレレンチ用)

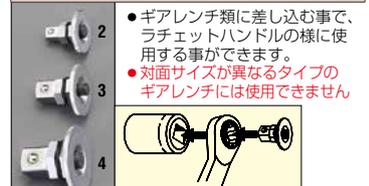

品番	六角対辺 (凸) × 差込角 (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RG	10mm×1/4"・13mm×3/8"・19mm×1/2" (3個組)	20.3~29.3	3,510円

ソケットアダプター (ギアレレンチ用) (単品)

●ワンタッチでソケットを取外し可能です。

品番	ギアレレンチ側 (六角対辺)	ソケット側 (差込角)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RG-2	10mm	1/4"	20.3	920円
EA684RG-3	13mm	3/8"	24.3	1,090円
EA684RG-4	19mm	1/2"	29.3	1,250円


コンビネーションギアレレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RB-1	8-10-11-12-13-14-17-19-22-24 (10本組)	140~333	16,900円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント ●左右切替式

コンビネーションギアレレンチセット

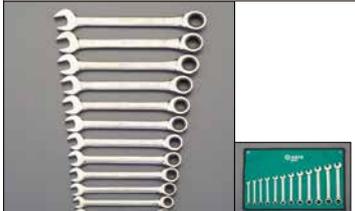

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RB-3	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (12本組)	140~245	15,700円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント ●15°タイプ

コンビネーションギアレレンチ



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA684RB-8	8	5.5×6.6	140	50	1,010円
EA684RB-9	9	5.6×6.9	149	54	1,140円
EA684RB-10	10	6.2×7.7	159	67	1,170円
EA684RB-11	11	6.6×8.2	165	76	1,320円
EA684RB-12	12	7.8×8.6	171	103	1,410円
EA684RB-13	13	8.3×8.6	178	111	1,470円
EA684RB-14	14	8.5×9.4	190	129	1,510円
EA684RB-15	15	8.5×9.9	199	154	1,700円
EA684RB-16	16	9×10.3	208	177	1,770円
EA684RB-17	17	9.4×10.7	225	220	1,870円
EA684RB-18	18	9.6×11.2	236	228	1,940円
EA684RB-19	19	9.6×11.2	248	255	2,170円
EA684RB-21	21	9.6×13	291	371	2,530円
EA684RB-22	22	9.6×13	291	380	2,710円
EA684RB-24	24	10.3×14.5	333	524	3,490円

●左右切替式

コンビネーションギアレレンチ (インチ)



品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA684RB-105	1/2	8.3×8.6	178	116	1,490円
EA684RB-106	9/16	8.5×9.4	190	138	1,580円
EA684RB-107	5/8	9×10.3	208	181	1,840円
EA684RB-108	11/16	9.4×10.7	225	221	1,970円
EA684RB-109	3/4	9.6×11.2	248	257	2,110円
EA684RB-110	13/16	9.6×13	291	397	3,480円
EA684RB-111	7/8	9.6×13	291	410	3,440円
EA684RB-112	15/16	10.3×14.5	333	595	4,140円
EA684RB-113	1	10.3×14.5	333	549	4,190円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント ●左右切替式

コンビネーションギアレレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RB-2	8-10-12-13-14-17-19 (7本組)	140~248	10,600円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント

[首振り/ロック付]コンビネーションギアレレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RD	10-12-13-14-15-17-19 (7本組)	171~280	21,900円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
★メガネ部は任意の角度で固定することができます

[首振り/ロック付]コンビネーションギアレレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RD-1	8-10-12-13-17-19 (6本組)	146~280	23,900円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント ●ロック機能付
★メガネ部は任意の角度で固定することができます

[首振り/ロック付]コンビネーションギアレレンチ



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA684RD-8	8	5.2×6.5	146	40	3,150円
EA684RD-9	9	5.3×6.9	159	66	3,240円
EA684RD-10	10	6×7.3	171	70	3,410円
EA684RD-11	11	6.6×7.7	183	80	3,710円
EA684RD-12	12	6.8×8.2	195	120	4,020円
EA684RD-13	13	7×8.6	207	109	4,220円
EA684RD-14	14	7.6×9	219	147	4,400円
EA684RD-17	17	8.7×10.3	254	260	5,020円
EA684RD-19	19	9.8×11.2	280	340	5,510円
EA684RD-20	20	10.8×13	297	470	5,640円
EA684RD-21	21	10.8×13	316	450	5,810円
EA684RD-22	22	11.2×13	335	540	6,340円
EA684RD-24	24	11.8×14.5	356	700	7,410円

[首振り]コンビネーションギアレレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RC-1	8-10-11-12-13-14-17-19-22-24 (10本組)	140~333	20,800円

●12ポイント
●デニムツールロール付
★持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付

[首振り]コンビネーションギアレレンチセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA684RC-2	8-10-12-13-14-17-19 (7本組)	140~248	13,300円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
★持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付

モンキーレンチセット



品番	呼び (mm)	厚み (mm)	最大口幅 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA680-10	150	9.4	13	45	5,970円
	300	11	23	127	
	500	19	38	570	

●材質…クロムバナジウム鋼
●口幅目盛付

モンキーレンチ



品番	呼び (mm)	厚み (mm)	最大口幅 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA680-100	100	9.4	13	45	1,360円
EA680-150	150	11	23	127	1,250円
EA680-200	200	12.6	28	226	1,600円
EA680-250	250	15.7	33	358	2,010円
EA680-300	300	19	38	570	2,760円
EA680-375	375	23.9	42	1120	4,850円
EA680-450	450	28.5	52	2200	9,740円
EA680-600	600	34.5	61	3700	15,800円

●材質…クロムバナジウム鋼

[首振り]コンビネーションギアレレンチ



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA684RC-8	8	5.5×7	140	61	1,300円
EA684RC-9	9	5.8×7	149	65	1,400円
EA684RC-10	10	6.2×7.7	159	77	1,460円
EA684RC-11	11	6.9×8.2	165	96	1,640円
EA684RC-12	12	7.6×8.7	171	118	1,700円
EA684RC-13	13	8.3×8.7	178	130	1,780円
EA684RC-14	14	8.5×9.5	190	147	1,870円
EA684RC-15	15	8.5×10	199	186	2,050円
EA684RC-16	16	9.3×10.3	208	211	2,170円
EA684RC-17	17	9.4×10.7	225	231	2,270円
EA684RC-18	18	9.5×11.2	236	268	2,250円
EA684RC-19	19	9.6×11.2	248	290	2,590円
EA684RC-21	21	9.6×13	291	434	3,090円
EA684RC-22	22	9.6×13	291	426	3,420円
EA684RC-24	24	10.3×14.5	333	635	3,870円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント
★持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付

[首振り]コンビネーションギアレレンチ (インチ)



品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA684RC-104	1/2	8.3×8.7	178	131	1,810円
EA684RC-106	5/8	9.3×10.3	208	200	2,160円
EA684RC-107	11/16	9.4×10.7	225	240	2,330円
EA684RC-108	3/4	9.6×11.2	248	273	2,510円
EA684RC-110	7/8	9.6×13	333	613	3,840円
EA684RC-111	15/16	10.3×14.5	333	616	4,610円
EA684RC-112	1	10.3×14.5	333	864	4,700円

●材質…クロムバナジウム鋼
●12ポイント

モンキーレンチ (ロック機能付)



品番	呼び (mm)	厚み (mm)	最大口幅 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA680B-200	200	17	30	420	3,280円
EA680B-250	250	18	33	680	3,750円

●モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
●材質…クロムバナジウム合金鋼 ●ロック機能付
●ウォームギアで口幅を狭めた後にグリップを握りこむと、対象に食い込みます。

モンキーレンチ (ショートサイズ)



品番	呼び (mm)	厚み (mm)	最大口幅 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA680AB-6	118	10.7	24	88	1,590円
EA680AB-8	142	12.5	30	160	1,910円
EA680AB-10	159	13.5	35	246	2,330円
EA680AB-12	205	16.3	42	470	2,880円

●材質…クロムバナジウム合金鋼 ●口幅目盛付
●狭い環境での使用に適した短いハンドル設計

工具の口幅とボルト径寸法表 (m/m)

メートルねじボルト径 D	六角ボルト・ナット S	メートルねじボルト径 D	六角ボルト・ナット S	メートルねじボルト径 D	六角ボルト・ナット S
M 2	4	M 5	8	M 16	24
M 2.2	4.5	M 6	10	M 18	27
M 2.5	5	M 7	11	M 20	30
M 3	5.5	M 8	13	M 22	32
M 3.5	6	M 10	16(17)	M 24	36
M 4	7	M 12	18(19)	M 27	41
M 4.5	8	M 14	21(22)	M 30	46



高品質を低価格で
プロフェッショナルが認める世界的ツールメーカー

SATA

WEB上で詳細情報をご確認いただけます。詳しくはQRコードをチェック!

⊕⊖ドライバーセット

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SA-700	⊕#1・#2・#2 ⊖5.0・5.0・6.0 (6本組)	75~150	4,060円

⊕⊖ドライバーセット

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SA-600	⊕#1・#2・#3 ⊖5.0・6.0・8.0 (6本組)	75~150	4,430円

⊕⊖ドライバーセット

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SA-800	⊕#1・#2・#2・#3 ⊖5.0・6.0・6.0・8.0 (8本組)	38~150	5,340円

⊕⊖貫通柄ドライバーセット

●貫通柄の為、ハンマーで叩けます

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SB-400	⊕#2・#3 ⊖6.0・8.0 (4本組)	100~150	2,930円

⊕⊖ドライバーセット

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SA-320	⊕#2×6.0 ⊖6.0×1.1 (2本組)	100	1,880円

⊕ドライバー

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SA-12	⊕#0×3.0	75	380円
EA683SA-13	⊕#0×3.0	100	430円
EA683SA-14	⊕#0×3.0	150	435円
EA683SA-17	⊕#1×5.0	75	580円
EA683SA-18	⊕#1×5.0	100	610円
EA683SA-19	⊕#1×5.0	150	640円
EA683SA-20	⊕#1×5.0	200	730円
EA683SA-22	⊕#2×6.0	100	640円
EA683SA-24	⊕#2×6.0	200	835円
EA683SA-25	⊕#2×6.0	250	875円
EA683SA-26	⊕#3×8.0	150	975円
EA683SA-27	⊕#3×8.0	200	1,070円

⊖ドライバー

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SA-42	⊖3.0×0.6	75	380円
EA683SA-43	⊖3.0×0.6	100	410円
EA683SA-47	⊖5.0×0.9	75	590円
EA683SA-48	⊖5.0×1.0	100	630円
EA683SA-49	⊖5.0×1.0	150	670円
EA683SA-52	⊖6.0×1.1	100	670円
EA683SA-53	⊖6.0×1.2	150	775円
EA683SA-54	⊖6.0×1.2	200	835円
EA683SA-55	⊖6.0×1.2	250	885円
EA683SA-56	⊖8.0×1.4	150	975円
EA683SA-57	⊖8.0×1.2	200	1,100円

⊕貫通柄ドライバー

品番	サイズ×軸径 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SB-2A	⊕#2×6	100	660円
EA683SB-3A	⊕#3×8	150	975円
EA683SB-15	⊕#2×6	150	865円
EA683SB-20	⊕#3×8	200	1,100円
EA683SB-25	⊕#3×8	250	1,210円

●貫通柄の為、ハンマーで叩けます

[差替式] ⊕⊖ドライバーセット

★工具袋付
●工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。

⊕⊖スタビードライバーセット

●全長…94mm

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SD-200	⊕#2×6.0 ⊖6.0×1.2 (2本組)	38	910円

スタビードライバー(単品)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SD-2A	⊕#2×6.0	38	505円
EA683SD-6A	⊖6.0×1.2	38	515円

[差替式] ⊕⊖スタビードライバー

●六角シャンク…1/4"
●ビット全長…66mm

品番	サイズ (mm)	セット時全長 (mm)	税抜価格
EA683SG-26	⊕#2×6.0	99	645円

⊖貫通柄ドライバー

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SB-100A	⊖6.0×1.2	100	640円
EA683SB-100B	⊖6.0×1.2	150	865円
EA683SB-150A	⊖8.0×1.6	150	975円
EA683SB-200	⊖8.0×1.6	200	1,090円
EA683SB-250	⊖8.0×1.6	250	1,210円

●貫通柄の為、ハンマーで叩けます

[差替式] ⊕⊖ドライバー

●六角シャンク…1/4"
●ビット全長…140mm

品番	サイズ (mm)	セット時全長 (mm)	税抜価格
EA683SG-1	⊕#1×6.0	214	740円
EA683SG-2	⊕#2×6.0	214	740円

Nutドライバーセット

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SJ-1	5・6・7・8・9・10・11・12 (8本組)	75	3,880円

[差替式] スタビードライバーセット

品番 EA683SG-27 税抜価格 1,950円

●六角シャンク…1/4"
●ビット全長…66mm

[AC] 検電ドライバー

品番	検電範囲	税抜価格
EA688DA-1	AC500V以下	340円

品番	先端	全長
EA688DA-1	3.0mm	145mm

●通電をランプでお知らせします。

TORXドライバーセット

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SK	T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 (8本組)	75・100	4,390円

Nutドライバー

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SJ-5	5	75	600円
EA683SJ-6	6	75	620円
EA683SJ-7	7	75	620円
EA683SJ-8	8	75	620円
EA683SJ-9	9	75	620円
EA683SJ-10	10	75	810円
EA683SJ-11	11	75	810円
EA683SJ-12	12	75	810円

(5/16"Hex) インパクトドライバーセット

品番 EA683SM 税抜価格 5,960円

●ビット…#2・#3(全長:30mm)
#2(全長:70mm)
●ビット…10×2.7・8×1.0mm(30mm)
8×1.3mm(70mm)
●ビットアダプター…1/2"
●ビット対辺…5/16"
●ドライバー全長…165mm

(5/16"Hex) インパクトドライバーセット

品番 EA683SM-1 税抜価格 6,630円

●ビット…#2・#3(30mm)
#2(70mm)
●ビット…8×1.3・10×2.6mm(30mm)
8×1.4mm(70mm)
●ビットアダプター…1/2"
●ビット対辺…5/16"
●ドライバー全長…200mm

TORXドライバー

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA683SK-8	T8	75	415円
EA683SK-10	T10	100	480円
EA683SK-15	T15	100	480円
EA683SK-20	T20	100	480円

プラスドライバー ねじ対応表

プラスドライバー 呼び番号	小ねじの呼び径	プラスドライバー 呼び番号	小ねじの呼び径
1番(#1)	2.9mm以下	3番(#3)	5.5~7mmまで
2番(#2)	3~5mmまで	4番(#4)	7.5mm以上

JIS規格ではこれら1番から4番までのものをH形(フィリップス系の意味)と称し、この他に0番に相当するS形(スペシャルの意味)が規定されています。このS形は写真機、めがね、その他精密機器の呼び径2mm以下の小ねじに適用されます。

⊕⊖精密ドライバーセット

- ⊕ドライバー… #000・#00・#0
- ⊖ドライバー… 1.4・2.0・2.4・3.0mm
- 全長…150mm

品番 **EA683SP-2** 税抜価格 **3,000円**

●ハンドル部のカラーラインでドライバーの(7本組価格)種類を識別できます

⊕⊖精密ドライバーセット

- ⊕ドライバー… #000・#00・#0・#1
- ⊖ドライバー… 1.0・2.0・2.4・3.0・4.0mm
- 全長…175mm

品番 **EA683SP-4** 税抜価格 **4,140円**

●ハンドル部のカラーラインでドライバーの(9本組価格)種類を識別できます

⊕⊖精密ドライバーセット

- ⊕ドライバー… #000・#00・#0
- ⊖ドライバー… 1.0・2.0・3.0・3.5mm

品番 **EA683SP-5** 税抜価格 **7,050円**

●ハンドル部のカラーラインでドライバーの種類を識別できます

- Hexドライバー…1.5・2.0・2.5・3.0mm
- TORXドライバー…T6・T8・T10・T15
- 全長…150mm

[差替式] ⊕⊖ミニドライバーセット

- 携帯に便利なペンホルダー型グリップ

品番 **EA683SP-11** 税抜価格 **870円**

- ⊕精密ドライバー…#00・#0・#1 (セット内容7点)
- ⊖精密ドライバー…1.6・2・2.4mm
- セット時全長…118mm

⊕ドライバービット

- 六角シャンク…1/4"

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA683SN-1	#1×#1	65	565円
EA683SN-2	#2×#2	65	560円
EA683SN-3	#3×#3	65	565円
EA683SN-6	#1×#2	65	565円
EA683SN-7	#2×#3	65	530円
EA683SN-11	#1×#1	110	720円
EA683SN-12	#2×#2	110	715円
EA683SN-13	#3×#3	110	715円

⊕⊖ドライバービット

- 六角シャンク…1/4"

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA683SN-8	⊕#2×⊖5.5mm	65	565円

⊕インパクトドライバービット

- 六角シャンク…1/4"
- マグネット付

品番	サイズ	全長	税抜価格
EA683SN-32	#2	65mm	2,200円

⊕インパクトドライバービット

- 六角シャンク…1/4"
- マグネット付

品番	サイズ	全長	税抜価格
EA683SN-42	#2	110mm	2,650円

ドリルセット(HSS)

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA683TA-10	10本	1.0~10.0(1.0mmとび)	2,480円
EA683TA-19	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	4,890円

●材質…HSS(ハイス)

ドリルセット(Co-HSS)

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA683TB-6	6本	2.0~6.0(1.0mmとび)・8.0	1,740円
EA683TB-10	10本	1.0~10.0(1.0mmとび)	4,260円
EA683TB-19	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	8,860円

●材質…Co-HSS (コバルトハイス)

[ラチェット式]ドライバービットセット

- 差込角…1/4"

品番 **EA683WA-1** 税抜価格 **8,620円**

- ⊕ビット…全長25mm: #0・#1・#2・#3 (セット内容60点)
- ⊖ビット…全長25mm: 3・4・5・5.5・6・5mm
- Hexビット…全長25mm: 2・2.5・3・4・5・6mm
- TORXビット…全長25mm: T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- TORXビット(イジリ止付)…全長25mm: T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- ソケット(6角)…3.5・4.5・5.5・6.7・8・9・10・11・12・13・14mm
- ソケットアダプター…25・50mm
- ビットアダプター…25mm
- ラチェットハンドル…180mm
- エクステンションバー…150mm
- ビットホルダー…60mm

[ラチェット式]ドライバービットセット

- 差込角…1/4"

品番 **EA683WB** 税抜価格 **8,620円**

- ⊕ビット…全長25mm: #0・#1・#2・#3 (セット内容80点)
- ⊖ビット…全長25mm: #0・#1・#2・#3 (2のみ2本)
- Hexビット…全長25mm: 3・4・5・5.5・6・6.5mm
- Hexビット…全長25mm: 2・2.5・3・4・5・6mm
- TORXビット…全長25mm: T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- TORXビット(イジリ止付)…全長25mm: T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- 65mm両頭ビット…
 - ⊕×⊕(同サイズ): #1×#1・#2×#2・#3×#3
 - ⊕×⊖: #1×4.5mm・#2×5.5mm・#3×6.5mm
 - ⊕×⊖(サイズ違い): #1×#2・#2×#3
- 110mm両頭ビット…
 - ⊕×⊕(同サイズ): #1×#1・#2×#2・#3×#3
- ソケットアダプター…25・50mm
- マグネットビットホルダー…60mm ●ラチェット式ビットハンドル

ドライバーハンドル(マグネット付)

品番	ギア数	軸長 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA683W-1	20歯	40	180	2,120円

●差込六角対辺…1/4" ●先端マグネット付

ドライバーハンドル(マグネット付)

品番	軸長 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA683SV	100	220	1,040円

●差込六角対辺…1/4" ●先端マグネット付

TORXキーレンチセット(ボールポイント付)

- ボールポイント付

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA683E-11	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 (9本組)	93~233	5,110円

TORXキーレンチセット(イジリ止付)

- イジリ止付

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA683E	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 (9本組)	86~152	3,150円
EA683E-2A	T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25 (8本組)	70~100	1,950円

TORXキーレンチ(ボールポイント付)(単品)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA683EC-110	T10	93	440円
EA683EC-115	T15	103	485円
EA683EC-120	T20	116	505円
EA683EC-125	T25	130	555円
EA683EC-127	T27	145	600円
EA683EC-130	T30	166	645円
EA683EC-140	T40	187	745円
EA683EC-145	T45	208	840円
EA683EC-150	T50	233	960円

TORXキーレンチセット(イジリ止付)(単品)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA683EC-6	T6	70	280円
EA683EC-7	T7	74	280円
EA683EC-8	T8	78	280円
EA683EC-9	T9	82	280円
EA683EC-10	T10	86	280円
EA683EC-15	T15	90	280円
EA683EC-20	T20	95	280円
EA683EC-25	T25	100	290円
EA683EC-27	T27	105	300円
EA683EC-30	T30	114	320円
EA683EC-40	T40	124	370円
EA683EC-45	T45	133	455円
EA683EC-50	T50	152	620円

[折込式] TORXレンチ(イジリ止付)

- ケース長…110mm

品番	サイズ	最大軸長 (mm)	税抜価格
EA683EH	T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 (8サイズ)	53	1,750円

● ケース両側面に滑り止付 ● イジリ止付

TORXキーレンチセット(イジリ止付)

- 滑り止め付 ● イジリ止付

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA683E-3	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 (9本組)	89~161	3,230円

●色の違いでサイズの識別が容易です

商品検索サイト 『SAKKEY』

スマートフォンサイト

商品検索 在庫確認

六角棒レンチ

●開閉ホルダー付

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AC	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (9本組)	61~158	1,410円

六角棒レンチ(単品)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AC-1.5	1.5	77	110円
EA683AC-2	2	82	115円
EA683AC-2.5	2.5	88.5	115円
EA683AC-3	3	98.5	130円
EA683AC-4	4	104	140円
EA683AC-5	5	116	165円
EA683AC-6	6	138	195円
EA683AC-8	8	157.5	270円
EA683AC-10	10	167	355円

六角棒レンチ(ボールポイント付)

●ボールポイント付

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AD	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (9本組)	61~158	1,860円

(単品)六角棒レンチ(ボールポイント付)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AD-1.5	1.5	77	160円
EA683AD-2	2	82	160円
EA683AD-2.5	2.5	88.5	160円
EA683AD-3	3	98.5	185円
EA683AD-4	4	104	185円
EA683AD-5	5	116	210円
EA683AD-5.5	5.5	126.5	225円
EA683AD-6	6	138	260円
EA683AD-7	7	148	290円
EA683AD-8	8	167	335円
EA683AD-10	10	175.5	465円

●開閉式ホルダーで小サイズを取り出す際も大サイズを動かす事なく取り出せます。
★左右合計50°もの角度をつけて作業ができます。

六角棒レンチセット(ボールポイント付)

●ボールポイント付

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA683AB-90	2・2.5・3・4・5・6・7・8・10 (9本組)	82~182	3,870円

★ホルダーはハンドルにもなるユニークな形状。大きなトルクをかけることができます。

ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)

●ボールポイント付

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AB	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (9本組)	89~223	2,150円

(単品)ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AB-1.5	1.5	89	180円
EA683AB-2	2	99	185円
EA683AB-2.5	2.5	111	185円
EA683AB-3	3	125	205円
EA683AB-4	4	139	205円
EA683AB-5	5	159	240円
EA683AB-6	6	179	305円
EA683AB-8	8	199	410円
EA683AB-10	10	223	525円

●開閉式ホルダーで小サイズを取り出す際も大サイズを動かす事なく取り出せます。
★左右合計50°もの角度をつけて作業ができます。

六角棒レンチセット(インチ)

品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA683BC	1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 (12本組)	76~180	2,280円

ロング六角棒レンチ

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AL-100	1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・7・8・10・12・14・17 (14本組)	78.5~263	9,440円

●鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。

六角棒レンチセット(ボールポイント付)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AJ	1.5・2・2.5・3・4・5・6 (7本組)	47~96.5	1,180円

●携帯しやすい収納ケース付
●ボールポイント付

ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AK	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (9本組)	91.5~234	3,890円

(単品)ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)

六角棒レンチセット(ボールポイント付)(インチ)

品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA683BD	1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 (12本組)	76~180	3,310円

●ボールポイント付
★左右合計50°もの角度をつけて作業ができます。

ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)(インチ)

品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA683BB	1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 (12本組)	92~239	3,400円

●ボールポイント付
●左右合計50°もの角度をつけて作業ができます。

ロング六角棒レンチ

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683A	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (9本組)	89~223	1,700円

ロング六角棒レンチ(単品)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683A-1.5	1.5	89	135円
EA683A-2	2	99	130円
EA683A-2.5	2.5	111	140円
EA683A-3	3	125	155円
EA683A-4	4	139	170円
EA683A-5	5	159	200円
EA683A-6	6	179	225円
EA683A-8	8	199	315円
EA683A-10	10	223	435円

ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)(単品)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	色	税抜価格
EA683AK-1.5	1.5	91.5	薄水色	195円
EA683AK-2	2	102	赤	210円
EA683AK-2.5	2.5	114.5	紫	225円
EA683AK-3	3	129	青	270円
EA683AK-4	4	144	水色	300円
EA683AK-5	5	165	黄緑	360円
EA683AK-6	6	186	黄	450円
EA683AK-8	8	208	橙	630円
EA683AK-10	10	234	赤	935円

●色の違いによってサイズの選別が容易です
●ボールポイント付

ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AL-1	1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・7・8・10・12・14・17 (14本組)	78.5~263	10,300円

●鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。
●ボールポイント付

L型六角棒レンチセット(ボールポイント付)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA683AF-1	2・2.5・3・4・5・6 (6本組)	135~192	3,320円

L型六角棒レンチ(ボールポイント付)(単品)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA683AF-2	2	135	600円
EA683AF-2.5	2.5	142	695円
EA683AF-3A	3	140	630円
EA683AF-4A	4	178	665円
EA683AF-5A	5	178	710円
EA683AF-6A	6	192	830円
EA683AF-7	7	192	935円
EA683AF-8	8	198	1,120円
EA683AF-10	10	209	1,310円

●ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。
●3A~6Aはハンドル形状が異なります。

六角棒レンチセット[ビッグサイズ]

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AG	12・14・17・19・22 (5本組)	209~330	11,600円

(単品)六角棒レンチ[ビッグサイズ]

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683AG-12	12	209	600円
EA683AG-14	14	232.5	890円
EA683AG-16	16	240	1,180円
EA683AG-17	17	246	1,560円
EA683AG-18	18	261	1,570円
EA683AG-19	19	275.5	2,030円
EA683AG-22	22	330	3,850円
EA683AG-24	24	370	5,570円
EA683AG-27	27	410	7,150円
EA683AG-30	30	450	13,800円
EA683AG-32	32	470	17,600円
EA683AG-36	36	490	22,900円

★EA683AG: ツールローレル付

[ビッグサイズ]ロング六角棒レンチ(インチ)

品番	サイズ (インチ)	軸長 (mm)	税抜価格
EA683BL-14	7/16"	199	600円
EA683BL-15	1/2"	219	775円
EA683BL-16	9/16"	240	890円
EA683BL-17	5/8"	260	1,180円
EA683BL-18	3/4"	301	2,030円

●研磨・黒染め表面処理
●ナットの挿入に便利のように先端を面取りしています。

ロング六角棒レンチセット(インチ)

品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA683B	1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 (12本組)	92~239	2,690円

[折込式]六角棒レンチ

AH ●ケース長...110mm

品番	サイズ (mm)	最大軸長 (mm)	税抜価格
EA683AH	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm (8サイズ)	56	1,380円
EA683BH	5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4 (9サイズ)	56	1,380円

SATA®

WEB上でSATAカタログや掲載商品の詳細情報をご確認いただけます。

詳しくはQRコードをチェック!



ニッパー・ペンチセット

● 錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です

品番	EA682AA-1	税抜価格	4,180円
----	-----------	------	--------

＜セット内容＞
・180mmペンチ ・160mmニッパー
・150mmラジオペンチ

(3本組価格)

ペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)		税抜価格
		鉄線	銅線	
EA682AA-60	164	2.2	3.0	2,400円
EA682AA-80	188	3.0	3.5	2,650円
EA682AA-100	213	3.4	4.0	2,750円

● 材質…クロムバナジウム鋼

ペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	硬線	
EA682AA-160	160	2.4	2.6	2.0	1,350円
EA682AA-180	180	2.4	2.6	2.0	1,540円
EA682AA-200	200	2.5	2.6	2.3	1,760円

● 錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
● 材質…クロムニッケル鋼

ペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)				税抜価格
		鉄線	銅線	硬線	硬線	
EA682CF-150	150	2.0	2.2	1.6		2,750円
EA682CF-170	175	2.4	2.6	2.0		2,920円
EA682CF-200	200	2.4	2.6	2.0		3,270円

● 材質…クロムバナジウム鋼

ラジオペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	中硬線	
EA682C-140A	140	1.3	1.5	1.0	1,050円

● 錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
● 材質…クロムニッケル鋼
● ギザ付

ラジオペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	硬線	
EA682CA-150	160	2.0	2.2	1.6	1,160円
EA682CA-200	207	2.4	2.6	2.0	1,460円

● 錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
● 材質…クロムニッケル鋼
● ギザ付

ラジオペンチ(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	硬線	
EA682CE-160	167	1.5	2.6		1,930円

● 材質…クロムバナジウム鋼
● バネ付 ● ギザ付

ミニペンチ

● 硬度HRC40までの切断が可能です

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	スチール線	
EA682A-110A	110	1.3	1.5	1.0	1,120円

● 耐滑性、耐油性に優れたTPEグリップ
● 材質…本体：クロムニッケル鋼
グリップ：TPE (熱可塑性エラストマー)

ニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	硬線	
EA682BA-130	130	2.0	2.2	1.6	1,080円
EA682BA-160	160	2.4	2.6	2.0	1,200円
EA682BA-180	180	2.4	2.6	2.0	1,490円

● 錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
● 材質…クロムニッケル鋼
● -180のみ外観が異なります。

ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)		税抜価格
		鉄線	銅線	
EA682BB-130	136	1.2	2.0	1,930円
EA682BB-160	167	2.0	3.0	1,990円
EA682BB-180	181	2.0	3.0	2,650円

● 材質…クロムバナジウム鋼 ● バネ付
● φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
(-180を除く)

ラジオペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)		税抜価格
		鉄線	銅線	
EA682CE-200	200	2.0	3.0	2,370円

● 材質…クロムバナジウム鋼 ● ギザ付

先曲ラジオペンチ

品番	全長 (mm)	税抜価格
EA682CB-120A	123	1,050円

● 材質…クロムニッケル鋼 ● ギザ付

[ESD] 精密ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)		税抜価格
		銅線	硬線	
EA682BT-1	125	1.3		1,740円

● ヘッドが薄く小型になっています。

ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)		税抜価格
		樹脂: φ5	樹脂: φ6	
EA682BE-160	160			2,650円
EA682BE-170	178			3,520円

● 材質…クロムバナジウム鋼 ● バネ付
● 耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ

プラスチック用ニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力 (mm)	樹脂	税抜価格
EA682BF-150	150	5.0	1,420円	
EA682BF-175	175	6.0	1,600円	

● プラスチックやビニール被覆線の切断に
● 材質…クロムニッケル鋼
● ストレート刃 ● バネ付

ミニニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	中硬線	
EA682AB-108A	108	1.3	1.5	1.0	1,050円

● 硬度HRC40までの切断が可能
● 材質…本体：クロムニッケル鋼
グリップ：TPE (熱可塑性エラストマー)
● 耐滑性、耐油性に優れたTPEグリップ

[ESD] 精密ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)		税抜価格
		銅線	硬線	
EA682BT-2	125	1.6		1,800円

[ESD] 精密ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)		税抜価格
		銅線	硬線	
EA682BT-3	120	1.3		2,030円

● 安全ストッパー付

エンドニッパー

● 錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	中硬線	
EA682D-105A	105	1.3	1.5	1.0	1,050円

強力型エンドニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力(φ mm)			税抜価格
		鉄線	銅線	硬線	
EA682BC-200	200	2.4	2.6	2.0	3,190円

● 従来品に比べて40%軽い力で切断ができます
● 材質…クロムニッケル鋼

電工はさみ

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格

● 刃材質…ハイカーボンステンレス
● 刃先は13~16AWGの電線を簡単に切断できます。

ミニクリッパー

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格

● ストッパー調整ボルト付きで刃先の開口幅を簡単に調整できます
● 材質…クロムバナジウム鋼

コンビネーションプライヤー

品番	全長 (mm)	最大開口 (mm)	税抜価格
EA680S-200	200	36	1,120円

● 手に馴染むソフトグリップハンドル
● 材質…クロムバナジウム鋼

フラットノーズプライヤー(ばね付)

品番	全長 (mm)	先端幅×刃長 (mm)	税抜価格

● 材質…クロムニッケル鋼
● 先端ギザ付

[ESD] 精密プライヤー(ばね付)

● 全長…150mm
● ギザ付

品番	先端 (mm) (幅×厚み)	税抜価格

[ESD] 精密プライヤー(ばね付)

● 全長…150mm

品番	先端 (mm) (幅×厚み)	税抜価格

[ESD] 精密プライヤー(ばね付)

● 全長…145mm
● ギザ付

品番	先端 (mm) (幅×厚み)	税抜価格

先端角度: 30° ベンド

圧着ペンチ(裸端子用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682JC-3	0.25-1.5-2.5 2.5-4-6-8-10	262	7,740円

- ロック機能付き。グリップのにぎり込みで簡単に解除とロックが行えます
- 裸端子用

圧着ペンチ(絶縁端子用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682JC-2	0.5-1.0-1.1-2.5 4.0-6.0	240	8,960円

- ロック機能付き。グリップのにぎり込みで簡単に解除とロックが行えます
- 絶縁端子用

圧着ペンチ(フェール端子用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682JC-1	0.5-0.75-1-1.5 2.5-4-6	204	8,660円

- ロック機能付き。グリップのにぎり込みで簡単に解除とロックが行えます
- フェール端子用

圧着ペンチ(モジュラー用)



品番	対応コネクタ	能力	全長 (mm)	税抜価格
EA682JC-11	RJ45 RJ11 RJ12 RJ22	8P 6P 4P	230	9,480円

- 電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能
- ハンドル材質…プラスチック
- カッター付

ワイヤーストリッパー(圧着付)



品番	能力(単線)	全長 (mm)	税抜価格
EA682JB	0.75-1.0-1.5- 2.5-4.0-6.0mm	215	2,630円

- つかむ・圧着・被覆剥ぎ・ワイヤーカット・ビスカットを備えた多機能ツール
- 圧着範囲…10~22AWG
- ビスカッター、銅線用カッター付

ワイヤーストリッパー(ばね付)



品番	能力(単線)	全長 (mm)	税抜価格
EA682J-150	0.2-0.3-0.4- 0.5-0.6-0.8mm	155	2,250円
EA682J-175	0.8-1.0-1.3- 1.6-2.0-2.6mm	183	2,390円

- ばね付で作業時の負担を軽減します

ワイヤーストリッパー(ばね付)



品番	能力(単線)	全長 (mm)	税抜価格
EA682JA-175	0.5-1.2-1.6- 2.0mm	170	1,970円
EA682JA	1.0-1.6-2.0- 2.6-3.2mm	204	1,970円

- 高精度で心線を傷めず、簡単に被覆をはぎとることが可能です

ボルトカッター



品番	切断能力(mm) HRC35(以下)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA682HA-300	φ4.0	325	0.78	2,980円
EA682HA-350	φ5.0	365	0.96	3,830円
EA682HA-450	φ6.0	498	1.53	4,980円
EA682HA-600	φ8.0	655	2.46	6,320円
EA682HA-750	φ10	810	3.88	8,190円
EA682HA-900	φ12	980	7.56	10,300円
EA682HA-1050	φ14	1050	8.14	17,600円
EA682HA-1200	φ16	1200	12.84	28,300円

替刃		全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA682HA-300B	EA682HA-300用			1,160円
EA682HA-350B	EA682HA-350用			1,380円
EA682HA-600B	EA682HA-600用			3,790円
EA682HA-750B	EA682HA-750用			2,850円
EA682HA-900B	EA682HA-900用			3,600円
EA682HA-1050B	EA682HA-1050用			6,260円
EA682HA-1200B	EA682HA-1200用			9,580円

- 軟~硬まで幅広くカットできます

ロックングプライヤーセット



品番	EA682L	税抜価格	7,450円
----	--------	------	--------

- ＜セット内容＞ (3本組価格)
- 175mmロックングプライヤー(カーブジョー)
 - 250mmロックングプライヤー(カーブジョー)
 - 150mmロックングプライヤー(ロングノーズ)
 - 材質…ハンドル:クロムモリブデン鋼
 - 各品ワイヤーカッター付
 - 工具袋は予告なく色変更する場合がございます。

ロックングプライヤーセット



品番	EA682LA	税抜価格	6,980円
----	---------	------	--------

- ＜セット内容＞ (3本組価格)
- 175mmロックングプライヤー(カーブジョー)
 - 175mmロックングプライヤー(ストレートジョー)
 - 150mmロックングプライヤー(ロングノーズ)
 - 材質…ハンドル:クロムモリブデン鋼
 - カーブジョーとロングノーズにはワイヤーカッター付
 - 工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。

チェーンロックングクランプ



品番	全長 (mm)	チェーン長さ (mm)	税抜価格
EA682LE-2	213	485	3,460円

- 対象のサイズや形状を問わず、異形物などの固定に最適です
- 材質…スチール(ニッケルメッキ)

板金用クランプ



品番	口の開き (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682LE-1	0~79	225	2,880円

- ニッケルメッキ塗装でサビにくい。
- ジョーサイズ…57.2×200mm
- ニッケルメッキ塗装

ロックングプライヤー[ロングノーズ]



品番	呼び全長 (mm)	口の開き (mm)	税抜価格
EA682LC-6	150	0~50	2,220円
EA682LC-9	225	0~79	2,500円

- あご部分にワイヤーカッター付
- 材質…ハンドル:クロムモリブデン鋼
- あご:合金鋼

ロックングプライヤー[ストレートジョー]



品番	呼び全長 (mm)	口の開き (mm)	税抜価格
EA682LB-7	175	0~40	2,130円
EA682LB-10	250	0~46	2,360円

- 板のクランプに適したストレートジョー仕様
- 材質…ハンドル:クロムモリブデン鋼
- あご:合金鋼

ロックングプライヤー[ストレートジョー]



品番	呼び全長 (mm)	口の開き (mm)	税抜価格
EA682LB-17	170	0~51	3,140円
EA682LB-20	220	0~57	3,410円

- グリップ付
- 材質…クロムモリブデン鋼、ゴム
- 片手リリース機構により、操作が簡単になります。

ロックングプライヤー[カーブジョー]



品番	呼び全長 (mm)	口の開き (mm)	税抜価格
EA682LA-5	125	0~25	1,940円
EA682LA-7	175	0~42	2,250円
EA682LA-10	250	0~48	2,520円

- あご部分にワイヤーカッター付
- 材質…ハンドル:クロムモリブデン鋼
- あご:合金鋼

ロックングプライヤー[カーブジョー]



品番	呼び全長 (mm)	口の開き (mm)	税抜価格
EA682LA-11	175	0~52	1,770円
EA682LA-12	250	0~65.8	2,060円

- グリップ付。あご部分にワイヤーカッター付
- 材質…ハンドル:クロムモリブデン鋼
- あご:合金鋼

ロックングプライヤー[カーブジョー]



品番	呼び全長 (mm)	口の開き (mm)	税抜価格
EA682LA-15	190	0~51	3,620円
EA682LA-16	220	0~63	3,770円

- グリップ付
- 材質…クロムモリブデン鋼、ゴム

ロックングプライヤー[カーブジョー]



品番	呼び全長 (mm)	口の開き (mm)	税抜価格
EA682LA-17	144	0~37	2,710円
EA682LA-18	186	0~51	3,060円
EA682LA-19	226	0~63	3,330円

- グリップ付
- 材質…クロムモリブデン鋼、ゴム

ミニハクソー(150mm用)



品番	EA682WH-8	税抜価格	830円
----	-----------	------	------

品番	替刃(3枚) (長さ×山数)	税抜価格
EA682WH-9	150mm×24山	455円

- 開放タイプのハンドル形状で、現場で扱いやすいミニタイプ
- 全長…265mm ●150mmブレード24山付

バイメタルハンドソー



品番	長さ×山数	税抜価格
EA682WH-21	304mm×18山	280円
EA682WH-22	304mm×24山	280円
EA682WH-23	304mm×32山	280円

- 優れた柔軟性
- のこぎり歯は強く、鋭く、滑らかに切れます。

ロックングプライヤー[ロングノーズ]



品番	呼び全長 (mm)	口の開き (mm)	税抜価格
EA682LC-11	187	0~62	2,910円
EA682LC-12	230	0~86	3,140円

- グリップ付
- 材質…クロムモリブデン鋼、ゴム
- 片手リリース機構により、操作が簡単になります。


回転台付バイス



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA688BB-100	102	100	18	20,900円
EA688BB-125	127	125	22	27,200円
EA688BB-150	150	150	29	33,500円
EA688BB-200	200	200	40	41,300円

- 大きなアンビルで加工作業に便利です

シャコ万力

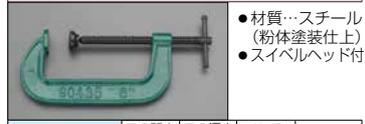

品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA688BC-1	0~76	48	1,800	1,320円
EA688BC-2	0~102	54	2,150	1,720円
EA688BC-3	0~152	70	2,450	2,720円
EA688BC-4	0~203	83	2,750	3,560円

- 材質…スチール(粉体塗装仕上)
- スイベルヘッド付

- 丈夫な粉体塗装仕上げです

プライヤーセット

品番 **EA689SG** 税抜価格 **7,480円**

〈セット内容〉

- 250mmウォーターポンププライヤー
- 160mmコンビネーションプライヤー
- 160mmラジオペンチ
- 160mmニッパー
- 200mmモンキーレンチ

工具袋付

パイプレンチセット

品番	呼び全長×パイプ外径 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA680P-10	200×25	0.4	7,670円
	250×30	0.8	
	300×40	1.0	

●耐久性に優れた鍛造鉄製
★デニムツールロール付

パイプレンチ

品番	呼び全長 (mm)	パイプ外径 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA680P-200	200	25	0.4	1,500円
EA680P-250	250	30	0.8	1,980円
EA680P-300	300	40	1.0	2,370円
EA680P-350	350	50	1.5	2,750円
EA680P-450	450	60	2.3	4,030円
EA680P-600	600	75	3.8	6,400円
EA680P-900	900	102	8.7	13,200円
EA680P-1200	1200	141	13.8	21,000円

●耐久性に優れた鍛造鉄製

パイプレンチ (伸縮式)

品番	全長 (mm)	パイプ外径 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA680PA-46	460~615	60	1.85	8,360円
EA680PA-53	530~715	73	3.18	11,200円
EA680PA-76	760~1135	102	6.08	18,600円
EA680PA-85	850~1270	141	9.6	31,800円

●ハンドルは伸縮式になっているため力が入りやすいです

ウォーターポンププライヤー

品番	最大開口 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA680G-200	31	200	270	1,400円
EA680G-250	45	250	450	1,820円
EA680G-300	59	300	650	2,080円
EA680G-400	92	400	1400	5,620円

●ストレート型のジョーと手に馴染むソフトグリップハンドル
●材質…クロムバナジウム鋼

軸・穴用スナッピングプライヤーセット

品番	仕様	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682S-1	軸用・直	10~22	125	3,680円
	軸用・90°	10~22		
	穴用・直	10~22		
	穴用・90°	10~22		

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 (4本組価格)

軸・穴用スナッピングプライヤーセット

品番	仕様	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682S-2	軸用・直	19~60	175	4,520円
	軸用・90°	19~60		
	穴用・直	19~60		
	穴用・90°	19~60		

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 (4本組価格)

軸・穴用スナッピングプライヤーセット

品番	仕様	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682S-3	軸用・直	40~100	225	5,740円
	軸用・90°	40~100		
	穴用・直	40~100		
	穴用・90°	40~100		

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 (4本組価格)

軸・穴用スナッピングプライヤーセット

品番	仕様	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682S-4	軸用・直	85~140	325	7,980円
	軸用・90°	85~140		
	穴用・直	85~140		
	穴用・90°	85~140		

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 (4本組価格)

内外兼用スナッピングプライヤー

品番	税抜価格
EA682SC	2,900円

●ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます (セット内容5点)

- プライヤーボディ
- φ1.5mmストレートヘッド
- φ2.0mmストレートヘッド
- 45°ヘッド, 90°ヘッド
- 全長…155mm
- リング径…12~38mm
- ヘッド取替式
- ケース付

3本組スナッピングプライヤーセット (軸用)

品番	仕様	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682S-5	軸用・直	10~22	125	3,660円
		19~60	175	
		32~80	225	

●クロムバナジウム鋼で耐久性があります
●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

3本組スナッピングプライヤー (穴用)

品番	仕様	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682S-6	穴用・直	10~22	125	3,420円
		19~60	175	
		32~80	225	

●クロムバナジウム鋼で耐久性があります
●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

軸用スナッピングプライヤー [90°]

品番	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682SA-11A	10~22	125	870円
EA682SA-12	19~60	175	1,120円
EA682SA-13A	40~100	225	1,370円
EA682SA-14A	85~140	325	2,150円

●クロムバナジウム鋼で耐久性があります

穴用スナッピングプライヤー [90°]

品番	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682SB-11A	10~22	125	870円
EA682SB-12	19~60	175	1,120円
EA682SB-13A	40~100	225	1,370円
EA682SB-14A	85~140	325	2,150円

●クロムバナジウム鋼で耐久性があります

軸用スナッピングプライヤー

●ストレート

品番	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682SA-1A	10~22	125	870円
EA682SA-2	19~60	175	1,050円
EA682SA-3A	40~100	225	1,370円
EA682SA-4A	85~140	325	2,020円

●クロムバナジウム鋼で耐久性があります

穴用スナッピングプライヤー

●ストレート

品番	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682SB-1A	10~22	125	870円
EA682SB-2	19~60	175	1,120円
EA682SB-3A	40~100	225	1,370円
EA682SB-4A	85~140	325	2,150円

●クロムバナジウム鋼で耐久性があります

コーキングガン

品番 **EA688GA-1** 税抜価格 **1,390円**

- 全長…400mm
- 効率的で接着しやすく、滑りにくい。
- 高粘度の接着剤を絞ることができます。

[フレキシブル] マグネットピックアップ

- シャフトはクロムモリブデン鋼で頑丈です
- 吸着能力…3kg
- シャフト材質…スチール

品番	サイズ (mm)		税抜価格
	マグネット径	全長	
EA688EA-1	18	512	2,480円

[伸縮式] マグネットピックアップツール

品番	サイズ (mm)		税抜価格
	マグネット径	全長	
EA682SP-1	5.9	165~380	550円

●シャフトは頑丈に作られています
●吸着能力…0.36kg ●シャフト材質…ステンレス

チューブカッター

品番	適用	適合管外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA203ST-2	銅管	3~32	135	3,560円
EA203ST-4	銅管	6~64	210	7,180円

替刃

品番	適用	適合本体	入数	税抜価格
EA203ST-12	銅管	EA203ST-2	2枚	810円
EA203ST-14	銅管	EA203ST-4	2枚	1,260円

●銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。
★バリ取り用リマー付

強力型ハンドリベッター

品番	対応リベット径 (mm)	税抜価格
EA682TB	2.4-3.2-4.0-4.8-6.4	4,690円

- 全長…330mm ●重量…1.04kg
- 頑丈なスチール製
- 大きな径のリベットを簡単にセットできます。
- 回収ボルト付

強力型ハンドリベッター

品番	対応リベット径 (mm)	税抜価格
EA682TB-1	2.4-3.2-4.0-4.8	2,560円

- 切断後のスチールシャフトを自動的に排出します。
- 全長…210mm ●重量…500g

[充電式]LED作業灯



- 光源…LED
- 電源…リチウムイオン充電電池(本体収納)
- 充電時間…2.5時間
- サイズ…55(W)×40(D)×205(H)mm
- 重量…302g
- 付属品…USB Type-Cケーブル(1m)
- 防水性能…IP65



品番	使用電池	税抜価格
EA758CH-1	リチウムイオン電池 (USB充電)	10,700円
オプション		
EA764A-140	ワイヤレス充電スタンド	4,200円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
前面	100~600	3~10
上部	100	10

- 産業用ワイヤレス充電折りたたみ式ワークライト
- 背面と底面にマグネット付
- 360°回転可能な収納式フック付
- ワイヤレス充電(EA764A-140)(別売)に対応

油圧ジャッキ



- ★-2~20は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

品番	能力(t)	揚高(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA993BF-2	2	181~344	2.4	4,770円
EA993BF-4	4	193~373	3.2	5,550円
EA993BF-6	6	210~416	3.9	6,780円
EA993BF-8	8	230~460	5.0	7,960円
EA993BF-10	10	230~460	5.6	9,170円
EA993BF-16	16	230~440	7.1	12,000円
EA993BF-20	20	242~452	9.1	14,900円
EA993BF-32	32	275~440	12.0	28,000円
EA993BF-50	50	265~425	25.3	44,000円

グリースポンプ



品番	容量(ml)	ノズル長(mm)	吐出量(ml/ストローク)	税抜価格
EA683MG-1	400	160	0.7	4,350円

- 握りやすいグリップ
- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- NLGI-1~3
- 筒長…270mm
- 手詰めとEA991C-9、-10、-40 カートリッジ使用可能

グリースポンプ用フレキシブルホース



品番	全長	税抜価格
EA683MG-101	300mm	735円
EA683MG-102	450mm	880円

- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- EA683MG-1用 ●チャックなし

グリースポンプ



品番	容量(ml)	ノズル長(mm)	吐出量(ml/ストローク)	税抜価格
EA683MG-6	400	160	0.7	5,880円

- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- NLGI-1~3 ●筒長…260mm
- 背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
- 容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。

グリースポンプ用カプラ



品番	税抜価格
EA683MG-111	425円

- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- EA683MG-1用

プーリー抜き



- 材質…ステンレス
- クランクシャフトタイミングベルトプーリーの取り外しに

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA683MC-90	90	0.63	10,500円

リバーシブルプーラー




- 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます
- 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています

プーラー型 (内掛け・外掛け兼用)

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	引張強度(t)	税抜価格
EA683MD-75	75	60	0.52	4,930円
EA683MD-100	100	95	1.08	6,960円
EA683MD-150	150	160	2.51	11,600円
EA683MD-200	200	235	5.17	19,300円
EA683MD-250	250	240	8.0	20,500円
EA683MD-300	300	270	10.6	22,800円

リバーシブルプーラー

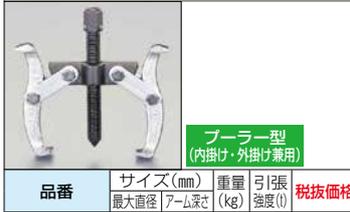

プーラー型 (内掛け・外掛け兼用)

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	引張強度(t)	税抜価格
EA683MB-75	75	103	0.42	3,310円
EA683MB-100	100	131	0.75	5,070円
EA683MB-150	150	217	1.73	8,200円
EA683MB-200	200	299	3.6	13,900円

- 2種類の爪を使い分けられるリバーシブルタイプ

タイロッドエンドリムーバー



品番	口幅	最大直径	アーム深さ	税抜価格
EA688FB-1	175mm	93mm	68mm	9,060円
EA688FB-2	234mm	138mm	94mm	12,200円

- ステアリングナックルからタイロッドを外さず、ダメージを与えない設計
- 強力なセンターフォーススクリューにより、パーツをしっかりグリッブし、滑りを少なくします。

ボールジョイントセパレーター



- 耐衝撃性に優れています
- 全長…305mm ●口の開き…25mm
- 材質…炭素鋼 ●ボールジョイントの取り外しに

品番	税抜価格
EA688FA-1	2,900円

ボールジョイントセパレーター



- 材質…クロムバナジウム鋼

品番	口幅	最大開	税抜価格
EA688FA-2	17.1mm	72.5mm	7,210円

ボールジョイントセパレーター



- ボールジョイントをスピンドルサポートアームから取り外すのに最適

品番	口幅	最大開	税抜価格
EA688FA-3	23.5mm	55mm	10,900円

- 異なるサイズのボールジョイントに調整可能

ボールジョイントセパレーター



- 車や軽トラックのボールジョイントをスピンドルサポートアームから取り外すのに最適。
- 異なるサイズのボールジョイントに調整可能

品番	口幅	最大開	税抜価格
EA688FA-6	17mm	53.5mm	10,900円

タイヤバルブツール



- 全長…320mm
- バルブピンサートの取り外し、取り付けに
- 滑り止めグリップ

品番	税抜価格
EA683MF-1	2,170円

[HSS] タップセット



- 表面に蒸気酸化処理を施しスムースなタッピングが可能です
- 材質…HSS
- 対応被削材…炭素鋼、合金鋼など
- 各サイズ(先、中、仕上)3本入です
- サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75

品番	税抜価格
EA683PF	16,100円

マイクロメーター



品番	測定範囲(mm)	最小読取値(mm)	税抜価格
EA688MH-1	0~25	0.01	5,350円

- スピンドル径…6.5mm
- マイクロメーターねじロック装置付
- 測定面は硬質合金製で、高い耐摩耗性を確保しています。

オイルフィルターレンチ



- トルクが伝わりやすいオイルフィルターレンチです。
- 取付・取り外し両用
- スチール製

品番	適合径	差込角	税抜価格
EA604A-21	63~102mm	1/2"	2,390円

オイルフィルタープライヤー



品番	適合径	全長	税抜価格
EA683ME-1	63.5~116mm	300mm	2,900円


スクリーエキストラクターセット(細目)



- 折れたねじを素早く簡単に取り外せます
- 材質…クロムモリブデン鋼
- 全長…54~85mm

品番	適合サイズ	税抜価格
EA683MA	M3~M6、M6~M8、M8~M10、M10~M14、M14~M18(5本組)	1,260円

スクリーエキストラクターセット(粗目)

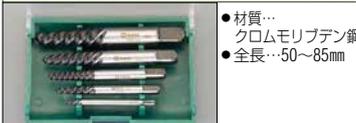

- 材質…クロムモリブデン鋼
- 全長…50~85mm

品番	適合サイズ	税抜価格
EA683MB	M3~M6、M6~M8、M8~M10、M10~M14、M14~M18(5本組)	1,220円

ストッパー付メジャー



- 材質…テープ/バネ:スチール
- ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付

品番	全長	幅	税抜価格
EA720KF-1	2m	13mm	240円
EA720KF-2	3m	16mm	305円
EA720KF-3	5m	19mm	515円
EA720KF-4	5m	25mm	615円
EA720KF-5	7.5m	25mm	920円
EA720KF-6	10m	25mm	1,140円

シクネスゲージ



品番	税抜価格
EA688MC-11	610円

- サイズ
0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00mm(13枚組)
- リーフ長…76mm ●材質…スチール

シクネスゲージ(バンド形)



品番	税抜価格
EA688MC-12	755円

- サイズ
0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm(16枚組)
- リーフ長…76mm ●材質…スチール

プラスチックハンマー



ヘッド交換式
●握りやすく丈夫なハンドル

品番	全重量 (g)	サイズ (mm)		税抜価格
		頭径	全長	
EA683PH-22	160	22	260	1,960円
EA683PH-28	162	28	300	2,200円
EA683PH-35	308	35	320	3,060円
EA683PH-45	454	45	320	5,500円
EA683PH-60	778	60	385	8,320円

交換用プラスチックヘッド(ソフト)

品番	頭径	税抜価格
EA683PH-128	28mm	405円
EA683PH-135	35mm	570円
EA683PH-145	45mm	1,200円
EA683PH-160	60mm	1,910円

交換用プラスチックヘッド(ハード)

品番	頭径	税抜価格
EA683PH-228	28mm	320円
EA683PH-235	35mm	455円
EA683PH-245	45mm	915円
EA683PH-260	60mm	1,400円

●材質…頭:プラスチック(ソフト・ハード)
柄:木製

ネイルハンマー



品番	頭重量 (g)	全長 (mm)	頭径 (mm)	税抜価格
EA683PM-23	454	320	28	1,620円
EA683PM-12	567	338	30	2,150円

●材質…ヘッド:炭素鋼
柄:木

ピンチバー



品番	全長 (mm)	先端幅 (mm)	軸径 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA683PW-2	600	24	20	1.52	3,150円
EA683PW-3	800	26	22	2.44	5,060円
EA683PW-4	1000	26	22	3.06	6,750円
EA683PW-6	1500	30	25	6.06	11,300円

●合金鋼製で、高強度と優れた靱性を備えています。
●材質…合金鋼
●耐摩耗性、防錆性に優れています。

平タガネ



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA683PB-18	18mm	175mm	1,000円

●錆びにくい加工を施しています
●材質…クロムバナジウム鋼

6本組平行ピンポンチセット



品番	先端径	全長	税抜価格

●錆びにくい加工を施しています
●材質…クロムバナジウム鋼

両頭ハンマー



品番	頭重量 (g)	サイズ (mm)		税抜価格
		頭径	全長	
EA683PL-1	1100	40	361	2,820円
EA683PL-2	1300	42	400	3,480円
EA683PL-3	1800	46	400	3,900円
EA683PL-4	2700	52	910	7,370円
EA683PL-5	3600	58	910	8,530円
EA683PL-6	4500	63	910	9,610円
EA683PL-7	5400	67	910	11,000円
EA683PL-8	6300	70	910	11,900円
EA683PL-9	7200	74	910	13,000円

●材質…頭:スチール
柄:PP+TPR
●ハンドル両側の凹凸デザインにより、強打時の位置を正確にコントロール可能です。

無反動ゴムハンマー



品番	全重量 (g)	サイズ (mm)		税抜価格
		頭径	全長	
EA683PJ-35	400	35	260	3,830円
EA683PJ-45	520	45	286	4,460円
EA683PJ-55	1050	55	350	5,250円
EA683PJ-65	1500	65	370	6,380円

●材質…ゴム
●衝撃を吸収し、油に強く滑りにくいハンマーです

ネイルハンマー(ショートハンドル)



品番	頭重量 (g)	全長 (mm)	頭径 (mm)	税抜価格

●材質…ヘッド:スチール、柄:PP+TPR
●磁気吸着ステーブル付

パール



品番	全長 (mm)	重量 (g)	サイズ (mm)		税抜価格
			a	b	
EA683PW-11	400	1020	8	22	2,610円
EA683PW-12	600	1480	8	22	3,690円
EA683PW-14	1000	2920	9.5	24	5,960円

●材質…合金鋼
●表面はプラスチックブレードで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力に優れています。

平タガネ



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA683PB-22	22mm	250mm	2,010円
EA683PB-25	25mm	300mm	2,400円

●錆びにくいパウダーコーティング仕上げ
●材質…クロムバナジウム鋼

平行ピンポンチ

品番	先端径	全長	税抜価格
EA683PA-3	3mm	150mm	580円
EA683PA-4	4mm	150mm	580円
EA683PA-5	5mm	150mm	580円
EA683PA-6	6mm	150mm	705円
EA683PA-8	8mm	150mm	705円

●錆びにくい加工を施しています
●材質…クロムバナジウム鋼

ボールピンハンマー



品番	頭重量 (g)	サイズ (mm)		税抜価格
		頭径	全長	
EA683PK-11	454	31	350	1,950円
EA683PK-12	680	35	360	2,300円
EA683PK-13	910	38	390	2,780円
EA683PK-14	1134	41	400	3,110円

●耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル
●材質…頭:高炭素鋼
柄:ヒッコリー

ボールピンハンマー



品番	頭重量 (g)	サイズ (mm)		税抜価格
		頭径	全長	
EA683PK-16	453	31	335	4,600円

●材質…頭:クロムモリブデン合金鋼、柄:PP+TPR
●衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、快適で安全です。

ネイルハンマー



品番	頭重量 (g)	全長 (mm)	頭径 (mm)	税抜価格
EA683PM-18	453	330	30	2,280円
EA683PM-20	567	390	30	3,150円

●材質…ヘッド:炭素鋼、柄:PP+TPR

ブロックハンマー



品番	頭重量 (g)	全長 (mm)	頭径 (mm)	税抜価格

●材質…頭:クロムモリブデン合金鋼、柄:PP+TPR
●衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、快適で安全です。

5本組タガネ・ポンチセット



品番	刃幅	全長	税抜価格

●錆びにくい加工を施しています
●材質…クロムバナジウム鋼

スクレーパー



品番	刃幅	全長	税抜価格

●ガスケットはがしに最適です
●材質…中間炭素鋼 ●刃厚…2.0mm

センターポンチ

品番	先端径	全長	税抜価格
EA683PC-5	5mm	150mm	745円

●錆びにくい加工を施しています
●材質…クロムバナジウム鋼

ボールピンハンマー



品番	頭重量 (g)	サイズ (mm)		税抜価格
		頭径	全長	
EA683PK-1	454	31	335	2,150円
EA683PK-2※	680	36	390	2,570円
EA683PK-3※	910	40	390	2,730円

●握りやすいハンドル
●ファイバーグラス柄
※モデルチェンジにより
ハンドル色が異なる場合
がございます。

ネイルハンマー



品番	頭重量 (g)	全長 (mm)	頭径 (mm)	税抜価格

●材質…ヘッド:クロムモリブデン合金鋼、柄:PP+TPR
●衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。

ネイルハンマー



品番	頭重量 (g)	全長 (mm)	頭径 (mm)	税抜価格

●材質…ヘッド:クロムモリブデン合金鋼、柄:PP+TPR
●衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。

 
13本組タガネ・ポンチセット



品番 EA683PD 税抜価格 7,740円

- 錆びにくい加工を施しています
- セット内容
- センターポンチ(先端径×全長)…4×120mm・5×150mm
- テーパーパーピンポンチ(先端径×全長)…3×120mm
- ピンポンチ(先端径×全長)…2×150mm・3×150mm・4×150mm・5×150mm・6×150mm・8×150mm
- エボシタガネ(刃幅×全長)…5×129mm
- 平タガネ(刃幅×全長)…12×129mm・15×150mm・18×175mm
- 材質…クロムバナジウム鋼

3本組平タガネセット



●錆びにくいパウダーコーティング仕上げ
●材質…クロムバナジウム鋼

品番	刃幅×全長 (mm)	税抜価格

[スチール製]ロッカー付ツールワゴン



チャーター便

[スチール製] ツールワゴン

品番 EA683ZF-2

価格 199,000円 (税抜)

- サイズ(W×D×H)… 1180×480×860mm (キャスター含)
- 重量…100kg ●耐荷重…300kg
- 材質…スチール ●鍵2本付き
- 引出し内寸… 1~3段目: 570×380×63(H)mm、4段目: 570×380×136(H)mm、5段目: 570×380×182(H)mm
- 自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

チャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております

[スチール製] ツールカート (二段引出し)



チャーター便

お客様組立品

[スチール製] ツールカート (二段引出し)

品番 EA683ZE-2

価格 74,000円 (税抜)

- サイズ(W×D×H)… 880×416×1029mm (キャスター含)
- 重量…48kg ●耐荷重…240kg (引出し: 35kg)
- 材質…スチール ●鍵2本付き
- 引出し内寸… 1段目: 700×400×65(H)mm、2段目: 680×370×90(H)mm
- キャスター…φ100mm ●自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

[スチール製] ツールカート



- お客様組立品
- 引出し内寸… 675×380×95(H)mm
- 材質…スチール
- キャスター…φ100mm
- 鍵2本付
- 自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

品番	サイズ(mm) (W×D×H)	重量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA683ZE-1	841×414×827	23	150 (引出し: 35)	28,000円

ツールカート



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA683ZE-3	840×500×920 (キャスター含)	17.4	100	21,600円

- お客様組立品
- 材質…ステンレス
- キャスター…φ100mm
- 自在キャスター×4 (内2個ストッパー付)
- 組立てが簡単・錆や傷を防ぐパワーコーティング仕上げ

[スチール製] ツールトロリー



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA683ZG-1	631×382×893 (キャスター含)	20	100	28,500円

- 材質…スチール
- キャスター…φ75mm
- ★開閉に便利なシャッター式
- 自在キャスター×2、固定キャスター×2

キャスター付アルミトランクケース



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA502AS	内寸: 468×378×87 外寸: 490×420×230	7.89	26,300円

- 耐衝撃性EVAパッド裏地
- 取外し可能な工具トレー付
- キャスター付



[スチール製] 工具箱



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-1	内寸: 354×149×109 外寸: 360×150×115	2.5	4,520円

- 錆に強く耐久性に優れた板厚0.8mmのスチールボディ
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

[スチール製] 工具箱



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-2	内寸: 415×150×115 外寸: 420×155×120	1.93	4,990円

- 錆に強く耐久性に優れた板厚0.8mmのスチールボディ
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

[スチール製] 工具箱



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-4	内寸: 426×180×140 外寸: 430×183×195	4.3	7,250円

- 錆に強く耐久性に優れた板厚0.8mmのスチールボディ
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)
- 中皿付

[スチール製] 工具箱



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-5	内寸: 500×215×185 外寸: 508×218×243	6.3	8,960円

- 錆に強く耐久性に優れた板厚0.8mmのスチールボディ
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)
- 中皿付

アルミ工具箱




品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZC-1	内寸: 405×110×285 外寸: 425×125×305	2.2	9,110円

- 仕切り板取り外し可能
- 中仕切付
- 鍵2本付



[スチール製] 両開工具箱

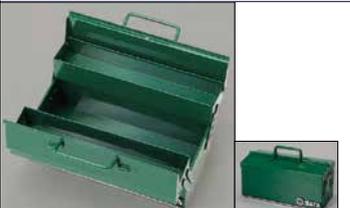

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-10	内寸: 345×155×155 外寸: 350×160×165	2.15	5,370円

- 3つのスペースでツールの保管に便利です。
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

[スチール製] 両開工具箱



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-11	内寸: 428×198×150 外寸: 430×200×200	4.15	7,830円


- 5つのスペースでツールの保管に便利です。
- 材質…スチール

[スチール製] 両開工具箱



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-12	内寸: 425×195×170 外寸: 430×200×175	3.21	7,900円

- 3つのスペースでツールの保管に便利です。
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

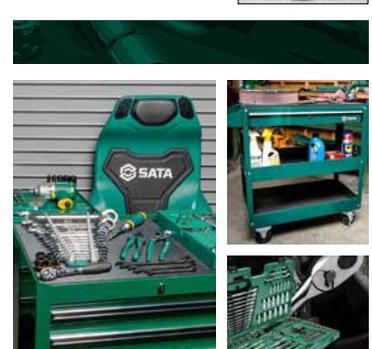

キャリア付ツールバッグ

●材質…オックスフォード生地 (1680デニール)
★バンドでツールを固定できます。

※商品は1バックのみです。

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	税抜価格
EA683ZK-21	430×240×380	39	4.58	16,700円

キャリア付ツールバッグ

●材質…二層防水オックスフォード生地 (1680デニール)
●外側に4つのポケット付

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	税抜価格
EA683ZK-16	400×230×280	25	5.7	17,000円

ツールバッグ

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-1	360×300×230	4,060円
EA683ZK-2	440×330×300	5,140円

●材質…ポリエステル (900デニール)
●ショルダーベルト付
●内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます

ツールバッグ

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-3	400×250×220	6,710円

●材質…ポリエステル (600デニール)
●ショルダーベルト付
●内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます

ツールバッグ

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-6	410×230×275	8,470円

●大容量に対応した、丈夫なアルミフレームのハンドル付
●材質…ポリエステル (900デニール)
●ショルダーベルト付

ツールバッグ

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-7	420×250×300	7,870円

●材質…ポリエステル
●ショルダーベルト付

ツールバッグ

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-9	430×300×330	6,770円

●材質…オックスフォード生地 (1680デニール)
●ショルダーベルト付
●頻繁に使用するツールに簡単に出入し入れできる外側のスリッポケット
●反射警告ラインが付いているので、夜間の使用も安全です。

ツールバッグ

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-10	460×220×380	11,300円

●材質…オックスフォード生地 (1680デニール)
●ショルダーベルト付
●頻繁に使用するツールに簡単に出入し入れできる外側のスリッポケット
●エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。

メルマガ会員募集中!

エスコ 便利マガジン

オススメ商品
新商品情報など
好評記信中!

登録はこちら

ツールバッグ

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-11	350×200×280	12,900円

●材質…オックスフォード生地 (1680デニール)
●ショルダーベルト付
●両面開口デザインでツールの合理的な配置、簡単に出入し入れ可能です。
●エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。

ツールバッグ (ハンドル付)

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-14	370×240×280	10,700円

●材質…オックスフォード布 (1680デニール)
●ショルダーベルト付
●エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。

ツールバックパック

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	税抜価格
EA683ZK-31	350×200×450	23ℓ	9,800円

●材質…ポリエステル (1680デニール)
●内側の裏地を厚くし、耐摩耗性があり、鋭利な物の突き刺しを効果的に防ぎます。



SATAのツールは、米国国家規格協会 (ANSI) の規格およびドイツが定めた国家規格 (DIN) に適合、またはそれらの基準を上回っており、世界レベルの品質とパフォーマンスを兼ね揃えたツールと言えます。

SATAのツールは2,000種類以上のラインナップがあり、ヘビーユース向けに作られた頑丈なものから、特許を取得したユニークなものまで含まれています。また、高品質ながらもコストパフォーマンスに優れているのもユーザーに愛されている理由の一つです。

SATAのツール製造施設はISO 9001* 認定を受けており、Apex Tool Groupの信頼できるブランドとして、今日も世界レベルのサービスの提供を念頭に置いて高性能ツールの設計・製造が行われています。

ISO 9001とは

顧客満足の追求を目的にした品質マネジメントシステムに関する国際規格のことです。ISO 9001の取得は、高品質の製品やサービスを提供するための仕組みを構築して運用し、その運用状況を適切に管理していることの証となります。



代理店



SATAの掲げる永久保証

SATA製品はお客様に安心して製品をお使いいただけるよう一部の製品に対して無償交換サポートを行っています。
カタログに永久保証マークの入っているものが対象商品となります。

※正常な使い方をして製品が破損した場合や製造工程上の問題による破損に限ります。
※製品の改造や通常とは異なる使い方による破損は対象外となります。

———— SATA 製品の無償交換につきましてはエスコまでご相談下さい ————



2024 ESCO ORIGINAL CATALOG

- カatalog掲載価格は、弊社特別価格です。(税抜価格)
- 表示価格、掲載内容の有効期限は 2024 年 12 月末日です。
- モデルチェンジ等により、予告なく仕様が変更となる場合がありますので予めご了承願います。
- 生産中止やモデルチェンジなどの諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。
- オリジナル工具セット品には、一部SATA社以外の商品も含まれている品番がございます。
- 本書を無断で他に転用しないようお願いいたします。

WEB 上で SATA カatalogや掲載商品の詳細情報をご確認いただけます。

詳しくは右記
QR コードを
チェック！▶



株式会社エスコ

本社・カスタマーサービス / 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929

東京営業所

〒108-0014 東京都港区芝4丁目9番1号 オーキッドプレイス芝4丁目ビル5階

TEL 03-5419-3481

■ 東日本物流センター 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町49番地3

■ 西日本物流センター 〒552-0013 大阪市港区福崎1丁目3番26号