

重曹由来の
マジックパウダーで
パワフル洗浄！

EZ-Blust

イージー
ブラスト

素材を傷つけず、人・環境に優しい

重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気・水と噴射し、重曹の持つ洗浄能力と併せてパワフルに洗浄・研磨が可能なブラストセットです。

重曹由来

人・環境に優しいパウダー



イージーブラストのマジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかいので、素材を傷付けず高压洗浄とサンドブラストの中間のような効果・施工が可能です。重曹由来なので残留物は水やお湯をかけるだけで除去でき、そのまま流しても環境負荷の少ないブラスト工法です。※油污れや塗料被膜が混じっている場合は、分離層やグリストラップを経由してください。

3WAY

「切替えバルブ付」ノズル



主な分野と用途

自動車、建設機材関係

- 車両足回り、エンジン回り洗浄
- 車体洗浄 (汚れ・サビ・油成分)
- 塗装剥離、修理整備などの部品洗浄

建物関係

- 内外壁洗浄、レンガの洗浄
- 塗装下地処理、塗膜落とし
- 鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄
- 空調機などのフィルター・ダクト洗浄
- アスファルト、コンクリートの油シミ除去 など

船舶関係

- 船体洗浄 (汚れ・サビ・油成分)
- 塗装剥離、エンジン部品・機械室・デッキ洗浄



詳しくは
動画を
ご覧ください！



EZ-Blust スタートセット

品番 **EA127BS-1**

価格 **75,600 円**

税込価格 (8%) 81,648 円

- サイズ…420(W)×340(D)×805(H)mm
- 重量…13kg
- 空気圧範囲…0.24 ~ 0.62Mpa
- 空気消費量…0.26m³/min
- 空気注入口…G1/4" ●タンク容量…18ℓ
- 消費量…パウダー：330g/min
水：4ℓ/min(目安)
- 専用マジックパウダー 10kg 付
- ★最低 3 馬力以上のエアコンプレッサー
(5 馬力推奨)を使用してください

オプション品は裏面へ▶



EZ-Blust UPGRADE KIT!

パワフル【安定噴射】 の必需品!



EZ-Blust 専用 ブースターキット

品番 **EA127BS-11**

価格 **48,700円**


税込価格 (8%) 52,596 円

- 空気圧範囲…0.24 ~ 0.62MPa
- 最大空気圧…0.62MPa ●空気注入口…G1/4"
- ★その他製品には使用しないでください



ブースターキット

タンク内のマジックパウダーは流動性が悪く、供給口のまわりを掘り下げた状態で留まってしまいます。そんな状態をタンクを揺らしたり、傾けることなく解消します!

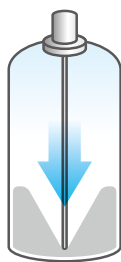


ブースターなし

残量が少なくなると、揺らしたり傾ける必要があります



作業効率
UP!

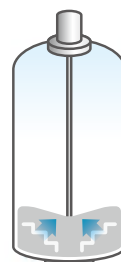

ブースター使用

パウダーが対流するので、最後までスムーズにご使用いただけます!

専用パウダー

人・環境に優しいパウダー



中間粒径 (平均 0.2mm)
モース硬度2.5の柔らかさで
素材を傷付けません

EZ-Blust 専用 重曹由来マジックパウダー

10kg

品番 **EA127BS-21**

価格 **8,230円** 税込価格 (8%) 8,888 円

20kg

品番 **EA127BS-22**

価格 **14,600円** 税込価格 (8%) 15,768 円

●粒径…0.2mm



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>

