


360° 全方向照射

×

超強力 9000 ルーメン

ESCO ORIGINAL エスコオリジナル工業用LED作業灯
LED PROFESSIONAL WORKINGLIGHT

1つの電源から
最大8台まで
連結可能!

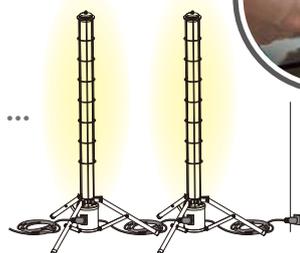


持ち運びに
便利!



・ショルダーストラップ
・キャリーバッグ 付



脚は
折りたためます

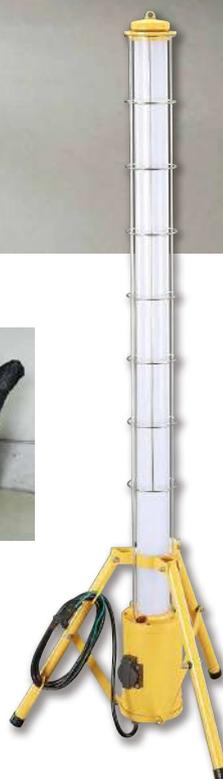

LED 作業灯(ケース付)

品番 EA814RD-1

価格 39,800 円

税込価格 (10%) 43,780 円

- 電源…AC100V
- サイズ…180(W)×180(D)×1510(H)mm
- コード長…3m ●重量…7.2kg
- 材質…アルミダイキャスト、PC
- 明るさ…9000 ルーメン
- 防水等級…IP44
- 付属品…保護ガード、ショルダーストラップ、キャリーバッグ

ESCO ORIGINAL LED エスコオリジナル工業用LED作業灯 PROFESSIONAL WORKINGLIGHT

強力マグネット付



角度調節可能



強力！
マグネット付



2段階調光



[充電式] LED 作業灯

品番 **EA814RD-3A**

価格 **9,250円**

税込価格 (10%) 10,175円

- サイズ…160(W)×130(D)×275(H)mm
- 重量…1.1kg
- 材質…アルミダイキャスト、PC
- 明るさ…強：2000ルーメン、弱：900ルーメン
- 連続点灯時間…強：3時間、弱：6時間
- 充電時間…5時間
- 防水性能…IP65
- 強力マグネット付

強力3250ルーメン



角度調節可能



3段階調光



[充電式] LED 作業灯

品番 **EA814RD-4**

価格 **30,500円**

税込価格 (10%) 33,550円

- サイズ…360(W)×230(D)×380(H)mm
- 重量…4kg
- 明るさ…強：3250ルーメン、中：1625ルーメン、弱：650ルーメン
- 連続点灯時間…強：3時間、中：6時間、弱：12時間
- 充電時間…6時間
- 防水性能…IP65

バッテリー取り外し可能



バッテリー
インジケーター付



角度調節可能



3段階調光



[充電式] LED 作業灯

品番 **EA814RD-5**

価格 **10,900円** 税込価格 (10%) 11,990円

- サイズ…165(W)×130(D)×270(H)mm
- 重量…1.3kg
- 明るさ…強：1200ルーメン、中：600ルーメン、弱：300ルーメン
- 連続点灯時間…強：3時間、中：6時間、弱：12時間
- 充電時間…5時間
- 防水性能…IP65
- 持ち手がフック状なのでひっかけて使用できます



**バッテリー
取り外し可能**

替バッテリー

品番 **EA814RD-6**

価格 **6,830円**

税込価格 (10%) 7,513円

- USB 給電機能付でモバイルバッテリーとしても使用できます



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter / YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

