



MAX 10,000 ルーメン 5段階調光 360° 回転

超強力 充電式 LED WORKINGLIGHT

professional
rechargeable



360° 回転



背面に明るさレベル・残り点灯時間表示機能付



積み重ね可能



フレームがフック形状なので
引っ掛けでの使用も可能

 STREAMLIGHT

PORTABLE SCENE LIGHT II

【充電式】超強力LED作業灯

品番 EA758SJ-20

価格 97,000 円 税込価格 (10%) 106,700 円

- ・サイズ…406×289×305 (H) mm
- ・重量…6kg
- ・材質…合金鋼フレーム
- ・電池…リチウムイオン電池 (本体内蔵)
- ・電源…AC100 (50/60Hz) または DC12V
- ・充電時間…約 6 時間
- ・防水性能…IPX7 (約 30 分の防水)
- ・耐衝撃性構造
- ・付属品…ACアダプター、DCアダプター

レベル	明るさ	連続点灯時間
100%	10000 ルーメン	2 時間
80%	8300 ルーメン	2 時間 45 分
60%	6300 ルーメン	3 時間 45 分
40%	4500 ルーメン	5 時間 45 分
20%	2300 ルーメン	11 時間

充電式 LED

professional
rechargeable
WORKINGLIGHT



MAX 800ルーメン 3色切替え 180°調整

STREAMLIGHT

STINGER SWITCHBLADE®

[充電式] LED作業灯

品番 EA758C-200


価格 18,400円 税込価格 (10%) 20,240円

- サイズ…全長：432mm、折りたたみ時：249mm
- 重量…485g
- 電池…リチウムイオン電池(本体内蔵)
- 充電時間…8時間
- 収納式フック、底面マグネット付
- ヘッド角度 180°調整可能
- 付属品…ACアダプター、USB充電コード、充電器、充電器取り付け用ねじ×2本

ライト	明るさ	連続点灯時間
白色	800ルーメン	3時間45分
ナチュラル	600ルーメン	3時間45分
UV	500mW	15時間



底面には収納式フック + マグネット付

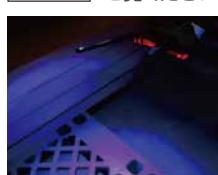

UVライトは探傷用に



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
<https://www.esco-net.com/> MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

