

2020夏 環境用品 特集

ESCO
便利カタログ
特選

暑くなる前に対策を！工場や現場など早めに環境を整えて、夏本番を快適に！

水の気化熱を利用しクールダウン！ 熱中症対策に

大型冷風機

- 100V
- ファン径 40cm
- 左右スイング 50度
- 風量調整 3段階
- タンク容量 50ℓ
- 移動楽々 キャスター

工業用



スイッチを入れると左右にオートスイング



給水口から注ぐだけのカンタン給水！



ドリンクホルダーなど物を置けるスペース付き

- 節電・省エネ対策
- 熱中症対策
- 環境に優しい



NAKATOMI

大型冷風機

品番 EA897TG-1A

価格 68,000円 税込価格(10%) 74,800円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…170/210W
- サイズ…680(W)×500(D)×1090(H)mm ●重量…20kg
- ファン径…40cm ●コード長…3m ●主材質…樹脂 ●3段階調式(強・中・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…120/140m³/分 ●騒音値…55dB ●キャスター付
- ドレンタンク容量…50ℓ ●満タン時連続使用時間(50/60Hz)…8/6時間
- 左右50度オートスイング機能 ●据付工事不要

ミストファン

- 全閉型
- ファン径 45cm
- 自動首振 75度
- 風量調整 3段階
- 首折角度 3段階
- タンク容量 30ℓ
- 移動楽々 キャスター

100V

工業用

アルミ羽根

- 粉塵対策
- 加湿対策
- 熱中症対策



ファンによるミスト噴射



移動に便利なハンドル、キャスター付き

NAKATOMI

ミストファン (ミスト発生機)

品番 EA897AN-31

価格 60,000円 税込価格(10%) 66,000円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…90/118W
- サイズ…本体：1150(W)×1000(D)×1345～1510(H)mm
タンク：395(W)×435(D)×735(H)mm
- 重量…本体：12.9kg、タンク：8kg ●ファン径…45cm
- コード長…本体：2.4m、タンク：5.0m ●3段階調式(強・中・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…141/161m³/分 ●騒音値(50/60Hz)…66/70dB
- 全閉型モーター ●ドレンタンク容量…30ℓ ●首振角度…75度
- 首折角度…3段階調節



大型冷風機

- 100V
- ファン径 52cm
- 左右スイング 60度
- 風量調整 3段階
- タンク容量 60ℓ
- 移動楽々 キャスター

工業用

- 節電・省エネ対策
- 熱中症対策
- 環境に優しい


気化式 大型冷風機

品番 EA897TA-1

価格 105,000円 税込価格(10%) 115,500円

- 屋内型 ●サイズ…850(W)×510(D)×1380(H)mm
- 重量…36kg ●貯水量…60ℓ ●消費電力(50/60Hz)…295/325W
- 風量3段階切替(弱・中・強) ●風向調節…上下手動、左右自動(スイング60°)
- 連続使用時間…7～10.5時間 ●吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります
- ファン径…52cm ●冷却範囲…30～50m²

「外気-4℃」
氷を入れれば
さらに涼しく

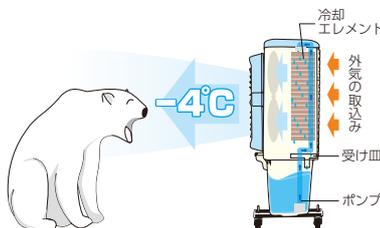

スポットエアコン

100V



工業用

リトルドレン構造による
小型ドレンタンク採用！
ドレンホース付で
直接排水も可能！



NAKATOMI

スポットエアコン
(スタンダードタイプ)

品番 EA897TE-2

価格 85,000円

税込価格 (10%) 93,500円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：805/1000W、弱：765/940W
- 自動首振機能なし

<共通仕様>

- サイズ…400(W)×430(D)×820(H)mm ●重量…40kg ●コード長…2m ●2段階調式(強・弱) ●騒音値(50/60Hz)…強：66/68dB、弱：64/65dB ●キャスター・ドレンホース付
- ドレンタンク容量…5L ●新冷媒(R407C)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー ●サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。

自動首振
75度

スペックはそのまま、

「自動首振機能」
追加！

NAKATOMI

スポットエアコン
(自動首振機能付)

品番 EA897TE-1A

価格 96,500円

税込価格 (10%) 106,150円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：810/1005W、弱：770/945W

ポータブル型 スポットエアコン

100V



工業用



NAKATOMI

スポットエアコン
(ポータブル型)

品番 EA897TC-1

価格 61,000円

税込価格 (10%) 67,100円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…600/675W
- サイズ…475(W)×275(D)×610(H)mm ●重量…23kg
- コード長…1.8m ●2段階調式(強・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…120/140m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…60/62dB ●キャスター付
- ドレンタンク容量…3L ●新冷媒(R407C)採用
- 圧縮機…全閉型ロータリー
- 冷風ダクトはワンタッチで取付け・取外しができるので、メンテナンスや保管に便利です

ポータブル クーラー

100V



排水作業不要の
ノンドレン方式

そのまま使える！

 
設置工事不要

エアコン設置が難しい場所に

様々なサイズの窓に対応！

簡単取付「窓パネル」

屋外に排熱！冷房効率アップに



IRIS IRIS OHYAMA

ポータブルクーラー
(窓パネルセット付)

品番 EA897SJ-1

価格 57,200円 税込価格 (10%) 62,920円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…750/770W
- サイズ…350(W)×340(D)×700(H)mm ●重量…22kg ●コード長…1.9m
- 排気ダクト長…約30～120cm ●冷風能力(50/60Hz)…2.0/2.2kW
- モード…冷風・送風・除湿 ●3段階風量切替(強・中・弱) ●運転音…56db
- ルーバー角度…上下手動調整 ●タイマー…1～24時間(切/入)
- 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット ●排水作業不要のノンドレン方式
- 設置工事不要でそのまま使用可能、また様々なサイズの窓に対応した簡単に設置可能な付属の窓パネルセットを取り付けて使用すれば、排熱を屋外に放出でき冷房効率を高めます



大型送風機【ビッグファン】

全閉型



移動楽々
キャスト
首折角度
調整可能



上下方向の
風向角度を
調整できます

工場・倉庫・作業場・体育館などの広い空間への
送風・換気・循環に！大風量で広範囲に送風可能！

100V

工業用

アルミ羽根



NAKATOMI

【ファン径 60cm】

品番 EA897AN-11

価格 27,000円

税込価格 (10%) 29,700円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…144/189W
- サイズ…730(W)×350(D)×820(H)mm
- 重量…20.5kg ●ファン径…60cm ●コード長…2.4m
- 3段階調式(強・中・弱) ●最大風量(50/60Hz)…334/348m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…68/71dB ●キャスト付



NAKATOMI

【ファン径 75cm】

品番 EA897AN-12

価格 36,000円

税込価格 (10%) 39,600円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…257/346W
- サイズ…895(W)×350(D)×970(H)mm
- 重量…28kg ●ファン径…75cm ●コード長…2.4m
- 2段階調式(強・弱) ●最大風量(50/60Hz)…341/365m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…74/78dB ●キャスト付



NAKATOMI

【ファン径 100cm】

品番 EA897AN-13

価格 65,000円

税込価格 (10%) 71,500円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…316/384W
- サイズ…1130(W)×370(D)×1250(H)mm
- 重量…38.5kg ●ファン径…100cm ●コード長…2.4m
- 最大風量(50/60Hz)…508/516m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…76/78dB ●キャスト付



NAKATOMI

【ファン径 125cm】

品番 EA897AN-14

価格 102,000円

税込価格 (10%) 112,200円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…555/827W
- サイズ…1390(W)×540(D)×1320(H)mm
- 重量…50kg ●ファン径…125cm ●コード長…2.4m
- 最大風量(50/60Hz)…1158/1224m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…76/79dB ●キャスト付
- 上下方向の風向き角度は調整できません

工場扇

そのままの使用で、通常の工場扇と同様に広範囲に強い風を送ります。さらに取外し可能な前パネルを付けることでスパイラル気流を再現し、より遠くまで届く直進性の風を送ることが可能な工場扇シリーズ。

ファン径 43.5cm
風量調整 3段階

より遠くまで届く!

オススメ POINT
取り外せる
前パネル付で
強力 スパイラル気流

うず形の前パネルを取り付ける事でサーキュレーターのようなスパイラル気流を再現。より空気循環に適した直進性の風を送ります。前パネルを外して、通常の工場扇としても使用できます!

約2割
風速UP!



3段階風量調整

左右自動首振り機能

折りたたみ式三脚

スパイラル気流

約2割
風速UP!

IRIS OHYAMA

工場扇 三脚型 スタンドタイプ

品番 EA897AS-1

価格 8,570円 税込価格(10%) 9,427円

- お客様組立品 ●電源…AC100V(50/60Hz 共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W ●首振角度…左右約75度
- 俯仰角度…3段階調節 ●3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…800×700×1120~1430(H)mm
- 重量…5.0kg ●付属品…前パネル
- ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。
- ファン径…43.5cm ●コード…約1.8m

3段階風量調整

左右自動首振り機能

スパイラル気流

約2割
風速UP!

IRIS OHYAMA

工場扇 据置タイプ

品番 EA897AS-3A

価格 9,500円 税込価格(10%) 10,450円

- お客様組立品 ●電源…AC100V(50/60 共用) ●消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振角度…左右約75度 ●俯仰角度…3段階調節 ●3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…480×310×600(H)mm ●重量…4.3kg ●付属品…前パネル
- コンパクトサイズの為、通常の工場扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
- ファン径…43.5cm ●コード…約1.8m



3段階風量調整

左右自動首振り機能

スパイラル気流

約2割
風速UP!

IRIS OHYAMA

工場扇 壁掛けタイプ

品番 EA897AS-4

価格 9,500円 税込価格(10%) 10,450円

- お客様組立品 ●電源…AC100V(50/60 共用) ●消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振角度…左右約75度 ●俯仰角度…4段階調節 ●3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…500×300×530(H)mm ●重量…4.0kg ●付属品…前パネル
- 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。
- ファン径…43.5cm ●コード…約1.8m



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL:06-6535-6226 FAX:06-6541-0929

http://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

