

熱中症対策商品 特集

サーキュレーター・扇風機

空気を循環！エアコンとの併用で部屋の温度ムラを解消！省エネ効果も◎

サーキュレーター(静音タイプ)



- サイズ…290(W)×190(D)×310(H)mm
- 重量…2.0kg
- 消費電力(50/60Hz)…39/33W(最大)
- 風量3段階切替
- 角度6段階調整
- 首振り機能付

品番	羽根径	適応床面積	価格	税込価格(10%)
EA763FB-2B	18cm羽根	14畳以下	5,700円	6,270円

- 静音モード搭載で35dB以下の静かなサーキュレーターです。
- 冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどにもご利用頂けます。

サーキュレーター(静音タイプ・リモコン付)




- サイズ…220(W)×203(D)×303(H)mm
- 重量…約2.1kg
- 上下・左右自動首振り

品番	羽根径	適応床面積	価格	税込価格(10%)
EA763FB-8	15cm羽根	8畳以下	8,900円	9,790円

- 消費電力(50/60Hz・首振り固定時)…強:31/29W、中:19/23W、弱:13/16W
- 風量3段階切替
- 切タイマー…1・2・4時間
- リモコン付
- コンパクトなのにパワフル送風です。

【マイナスイオン】扇風機(リモコン付)

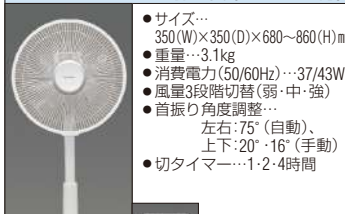

- サイズ…350(W)×350(D)×680~860(H)mm
- 重量…3.1kg
- 消費電力(50/60Hz)…37/43W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調整…左右:75°(自動)、上下:20°・16°(手動)
- 切タイマー…1・2・4時間

品番	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA763F-53	30cm羽根	6,500円	7,150円

- モード切替…連続運転・リズム・イオン
- LED消灯ボタン、マイナスイオン機能付
- リモコン付
- 自然界よりはるかに多い1,000,000個/cm³のマイナスイオン量

扇風機(リモコン付)



- サイズ…355(W)×365(D)×680~860(H)mm
- 重量…2.9kg
- 消費電力…16W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調整…左右:75°(自動)、上下:20°・16°(手動)
- 入切タイマー…入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
- 7枚羽根でやわらかく自然な風を送ります。

品番	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA763F-51B	30cm羽根	8,950円	9,845円

- エネルギー効率のいいDCモーター採用で省エネです。

[AC100V/充電式]送風機セット



品番	ファン径	電源	価格	税込価格(10%)
EA897AH	140mm	AC100V	40,600円	44,660円

本体のみ(バッテリー・充電器別売)

品番	ファン径	電源	価格	税込価格(10%)
EA897AH-2	140mm	AC100V	5,800円	6,380円

オプション

品番	価格	税込価格(10%)
EA813HE-4	16,000円	17,600円

品番	価格	税込価格(10%)
EA813HF-6	20,000円	22,000円

品番	価格	税込価格(10%)
EA813H-10B	15,000円	16,500円

- サイズ…256(W)×199(D)×252(H)mm
- 重量…0.9kg(本体のみ)
- 風速…2段階(強モード190/弱モード120mm/min)
- 付属品…ACアダプタ
- 小型・軽量
- 「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在

[AC100V/充電式]送風機



品番	ファン径	電源	価格	税込価格(10%)
EA897AH-1	255mm	AC100V	10,000円	11,000円

オプション

品番	価格	税込価格(10%)
EA813HE-4	16,000円	17,600円

品番	価格	税込価格(10%)
EA813HF-6	20,000円	22,000円

品番	価格	税込価格(10%)
EA813H-10B	15,000円	16,500円

- 風速…2段階(強モード190/弱モード160mm/min)
- サイズ…370(W)×264(D)×620(H)mm
- 重量…3.0kg(本体のみ)
- 付属品…ACアダプタ
- 自動首振り機能搭載
- コンパクトに折り畳み可能

タワーファン(リモコン付)



- サイズ…260(W)×260(D)×793(H)mm
- 重量…3.6kg
- 電源…100V
- 消費電力(50Hz/60Hz)…強:42W/50W、中:35W/37W、弱:31W/31W
- 左右首振り機能
- 風量…3段階切替(弱・中・強)
- 切タイマー…1・2・4時間

品番	価格	税込価格(10%)
EA763F-66	9,500円	10,450円

- 上下に可動するルーバー搭載で風向きを手動で調整できます。
- 省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。

[DC12V]自動車用小型扇風機



- 電源…DC12V(シガーソケット)
- 最大消費電流(強/弱)…0.9A/0.7A
- 取付クリップ最大開口…約38mm
- サイズ…175(W)×210(D)×260(H)mm
- 重量…約800g
- コード長…3m

品番	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA897A-12B	150mm	3,000円	3,300円

- 左右首振り60°、前後左右の角度調整が可能

[DC24V]自動車用扇風機



- 電源…DC24V(シガーソケット)
- 最大消費電流(強/弱)…0.5A/0.45A
- サイズ…228(W)×228(D)×285(H)mm
- 建機、重機に最適です。

品番	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA897A-24	200mm	3,900円	4,290円

- 取付クリップ最大開口…約38mm

WBGTを活用！

熱中症指数計

平成25年建設業労働災害防止規程の改正で、熱中症を予防する為にWBGT値の活用が努力義務化されました


暑さ指数 WBGT

(湿球黒球温度: Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です

単位は摂氏度(°C)で示されますが気温とは異なり、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、①湿度 ②日射・輻射 ③気温の3つから数値化されています

危険(31°C~)	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒(28°C~31°C)	外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒(25°C~28°C)	運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。
注意(~25°C)	一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

熱中症チェッカー

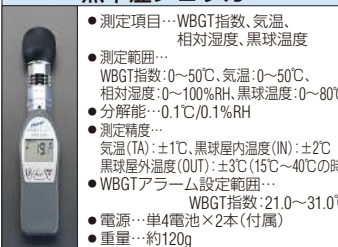


- 測定項目…WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度
- 測定範囲…WBGT指数:0~50°C、気温:0~50°C、相対湿度:0~100%RH、黒球温度:0~80°C
- 分解能…0.1°C/0.1%RH
- 測定精度…気温(TA):±1°C、黒球室内温度(IN):±2°C、黒球屋外温度(OUT):±3°C(15°C~40°Cの時)
- WBGTアラーム設定範囲…WBGT指数:21.0~31.0°C
- 電源…単4電池×2本(付属)
- 重量…約120g

品番	価格	税込価格(10%)
EA742MK-12	19,800円	21,780円

- サイズ…本体:49(W)×29(D)×254(H)mm、黒球:φ400mm
- 天候変化に素早いレスポンスの小型黒球を採用
- 本体裏面にねじ山(UNC1/4")がきつてあるため、カメラ用三脚に取り付けられることができます。(推奨計測位置:接地面より1.2~1.5m)

熱中症指数計

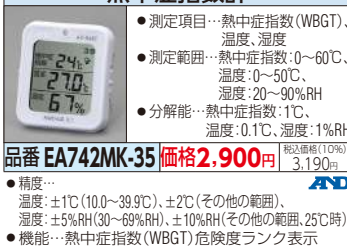

- 測定項目…熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
- 測定範囲…熱中症指数:0~60°C、温度:0~50°C、湿度:20~90%RH
- 分解能…熱中症指数:1°C、温度:0.1°C、湿度:1%RH
- 精度…温度:±1°C(10.0~39.9°C)、±2°C(その他の範囲)、湿度:±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の範囲、25°C時)
- 機能…熱中症指数(WBGT)危険度ランク表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ)、熱中症指数アラーム(28°Cまたは31°C)
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…50(W)×14(D)×55(H)mm
- 重量…25g(電池含む)
- ストラップ付(壁掛け、卓上可)
- 熱中症指数のアラームをLEDとブザーでお知らせします。

品番	価格	税込価格(10%)
EA742MK-35	2,900円	3,190円

熱中症指数計



- 測定範囲…温度:0~50°C、湿度:20~90%RH、熱中症指数:0~60°C
- 分解能…温度:0.1°C、湿度:1%RH、熱中症指数:1°C
- 精度…温度:±1°C(10~39.9°C)、±2°C(その他の範囲)、湿度:±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の範囲)
- 熱中症指数アラーム設定範囲…21~60°C
- 機能…最高・最低値記録、タイマー、時計
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…47(W)×12.5(D)×82(H)mm
- 重量…40g(電池含む)
- 付属品…ストラップ
- 熱中症指数のアラームをブザー音とLEDランプでお知らせ。

品番	価格	税込価格(10%)
EA742MK-40	3,400円	3,740円

熱中症指数計



- 測定範囲…温度:0~45°C、湿度:20~90%RH
- サイズ…φ300×40mm
- 重量…約900g
- 熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示
- 壁掛用

品番	価格	税込価格(10%)
EA742MK-52	10,000円	11,000円

屋外向け!

熱中症対策商品

避けられない屋外での作業時や、空調設備のない環境に！ 便利なクールダウンアイテム

[エアライト]ヘルメット




品番	頭サイズ	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA998BB-21	53~62cm	ホワイト	2,750円	3,025円
EA998BB-22	53~62cm	グリーン	2,750円	3,025円

● 厚生労働省保護帽検定合格品 ● 材質…ABS樹脂
● 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 ● あごひも付
● グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。

エアライトの特長

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性UP! 涼しさと安全性の両方を備えています。

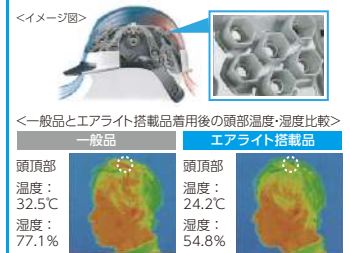

ヘルメット用バイザー



- サイズ…430×400mm
- 内寸…230×200mm
- 材質…麦わら

品番 EA998AX-41	価格 1,160円	税込価格 (10%) 1,276円
---------------	-----------	-------------------

● ヘルメットにはめ込むだけで日除け効果抜群です。
● 滑り止め用ゴムシート、クリップ付
● ヘルメットは別売です。

パンチング瞬間冷却材



- 叩いて瞬間冷却する冷却パッチです。
- 炎天下での作業やアウトドアに。
- 保冷時間…約30~40分

品番	サイズ (mm)	重量 (g)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA917HB-1	125×65	80	3	250円	275円
EA917HB-2	225×150	270	1	200円	220円
EA917HB-12	225×150	270	12	2,150円	2,365円

[首筋保護]ヘルメットインナー




- ヘルメットは別売です。

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA998AX-61	フリー	900円	990円

● 材質…ポリエステル90%、ポリウレタン10%
● 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。
● 高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地をキープします。
● 消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いをスピード消臭。

涼感スプレー

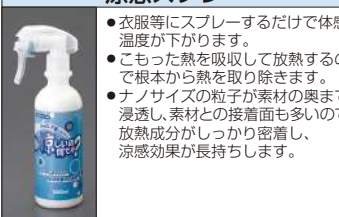

- 衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
- こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
- ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかりと密着し、涼感効果が長持ちします。

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA920AV-52	300ml	1,120円	1,232円

クールネックバンド



品番 EA915EM-16	価格 1,250円	税込価格 (10%) 1,375円
---------------	-----------	-------------------

● 材質…表地:ポリエステル100% (特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維 (ベロアセス)
● サイズ…約70×630mm
● 吸水剤からの水分を少しずつ放出し、気化熱の作用により冷感を長時間持続します。
● 吸水するとドット柄が浮かび上がり、ドット柄が薄くなってきたら吸水サインです。
● 抗菌・消臭効果 ● 繰り返し使用可能

コールドスプレー (冷却剤)



- 痛めた部位を瞬時に冷やし、痛みをやわらげる応急処置用の冷却スプレーです。

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA920AV-41A	420ml	690円	759円

ジャグ



品番	容量 (ℓ)	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA917AB-18	18	φ333×450(H)	2.5	9,500円	10,450円
EA917AB-23	23	φ333×549(H)	3.1	9,900円	10,890円
EA917AB-118	交換用蛇口 (白)			480円	528円

- 材質…本体・ふた: ポリエチレン 密閉材: PS/PP、断熱材: PU
- 室外作業の飲料水や手洗い水用に最適
- 飲み物を入れやすい全開ふた仕様
- 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。

[キャスター付] クーラーボックス



品番	容量	重量	価格	税込価格 (10%)
EA917AJ-47	47ℓ	4.6kg	16,500円	18,150円

品番 外寸 (W×D×H) mm 内寸 (W×D×H) mm
EA917AJ-47 620×360×390 510×285×295

- 材質…本体: ポリエチレン 密閉材: PS/PP 断熱材: PU
- キャスター 水抜き栓付


[折りたたみ式] 保温・保冷コンテナ (ふた付/発泡PP)



品番	容量 (ℓ)	使用時サイズ (収納時サイズ) W×D×H (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA917AA-30	38	600×400×253	1	8,850円	9,735円
EA917AA-30A	38	(600×400×115)	4	33,400円	36,740円

- 材質…EPP (発泡ポリプロピレン)
- 重量…約1.05kg
- 密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
- 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。

強力保冷剤 (スピード氷結)

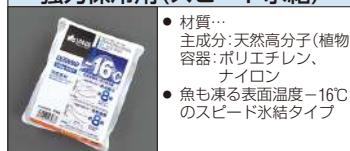

- 材質…主成分: 天然高分子 (植物) 容器: ポリエチレン、ナイロン
- 魚も凍る表面温度 -16℃ のスピード氷結タイプ

品番	サイズ (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA917H-1A	195×135×26(T)	約550	700円	770円

保冷剤



- 材質…水、吸水性樹脂、防腐剤
- 冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。

品番	サイズ (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA917H-2A	150×180×28(T)	500	280円	308円
EA917H-3A	195×288×22(T)	800	500円	550円

熱中症応急処置キット

「もしも」に備えて安心！ 現場や工場・オフィスに、暑い季節の必需品！

救命救急専門医との共同開発！

信州大学医学部附属病院 高度救命救急センター 監修

<セット内容>

- ショルダーバッグ×1
- 折畳マット×1
- 冷却用ガーゼ×2
- 瞬間冷却材×12個
- 給水バッグ×1
- 霧吹き×1
- 応急マニュアル大・小×各1
- 温度チェッカー×1
- 冷却帯×5
- エアクッション×1
- 折畳うちわ×2
- フェイスタオル×1
- 小物ケース×1



早い対応と処置が命を救います

NAKATOMI

熱中症応急処置キット

品番 EA998AX-200

価格 5,550円 税込価格 (10%) 6,105円

- <ショルダーバッグ>
- サイズ…340(W)×135(D)×270(H)mm ● 重量…2.8kg
- 材質…ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン

※ 本製品は熱中症の応急処置を目的とした製品で、熱中症を治すものではありません。
※ 熱中症を疑った場合は、すぐに応急処置を行い、医療機関を受診しましょう。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL: 06-6535-6226 FAX: 06-6541-0929
http://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

