

四脚テント

[3.75×2.5m]



[サイドシート使用イメージ]



※サイドシートのみ イス・テーブル等小物類は付属しません

ワイドタイプ

テント内で会議室の
テーブル2台横並び
可能なワイドタイプ!

プッシュボタン式! 紫外線99%カット! 3段階の高さ調節!



簡単・安全な組立てが可能です
表面: UV加工
裏面: シルバーコーティング
頂点までの高さ (mm)
2690・2620・2550

四脚テント

品番 EA915-102

価格 37,400円 (税抜)

- サイズ…使用時: 3750(W)×2500(D)×2550 ~ 2690(H)mm
収納時: 210(W)×210(D)×1440(H)mm
- 材質…テント: ポリエステル(150 デニール・シルバーコーティング 1000mm 防水・UV 加工)
フレーム: スチール
- 重量…16.5kg
- 支柱幅…30×30 (内部伸縮部: 25×25)mm
- 付属品…ベグ、ベグ袋、ガイドロープ、キャスターバッグ

サイドシート (1枚)

大 3750×1920(H)mm

品番 EA915-111

価格 5,500円 (税抜)

- <サイドシート共通仕様>
- 材質…ポリエステル(150 デニール・シルバーコーティング 1000mm 防水)
- 付属品…ベグ、バッグ

小 2500×1880(H)mm

品番 EA915-112

価格 3,800円 (税抜)

キャスター付
バッグ

[2.4×2.4m]

軽量
タイプ

軽量コンパクト設計で
持ち運びに便利!



四脚テント

品番 EA915-103

価格 25,000円 (税抜)

- サイズ…使用時: 2400(W)×2400(D)×1680 ~ 2170(H)mm
収納時: 180(W)×180(D)×740(H)mm
- 材質…テント: ポリエステル 150D (シルバーコーティング・防水・UV 加工)
メッシュ: ポリエステル、フレーム: 鉄 (粉体塗装)
- 重量…8.2kg
- 支柱幅…上段: 約 25×25mm、中段: 約 20×20mm、下段: 約 16×16mm
- 付属品…ベグ × 8 本、ガイドロープ × 4 本、
ベグ用収納袋 × 1 枚、収納バッグ × 1 枚
- 軽量コンパクトタイプ



キャリーバッグ付



フレームの高さを変えることで
シーンに合わせた使い方が可能です

頂点までの高さ (mm): 1680・2080・2170

ドーム型テント



CLOSE

収納バックから
取り出すだけの
簡単設営!

[ESCOオリジナル]
[カモフラージュ] テント

品番 EA915DC-22

価格 11,000円 (税抜)

- サイズ…使用時: 1100(W)×1100(D)×1900(H)mm
収納時: Φ590(W)×45(D)mm
- 材質…ナイロン ●重量…2.26kg
- 収納バッグ付
- 天井付、サイドにカーテン付通気窓あり

サイドに通気窓あり
カーテン付き!



収納バッグ


詳しくは
動画を
ご覧ください!



道路・電気・ガス・水道などの工事現場に! イベント・集会にも!

現場作業用テント特集

POINT!

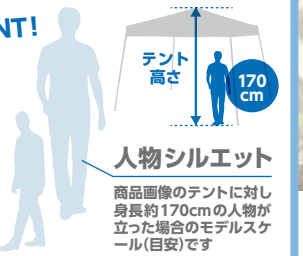

人物シルエット

商品画像のテントに対し
身長約170cmの人物が
立った場合のモデルスケール
(目安)です

カンタン設営 30秒!



袋から出すと



テントが広がる!



あとは…
カタチを
整えるだけ!

詳しくは
動画を
ご覧ください!

check!



フレームにスプリングワイヤー使用
収納袋から取り出すだけで…

「ポンッ!」と立ち上がります!




たたんで



折って

サイドをくるっと…
内側にたたみ込むだけ

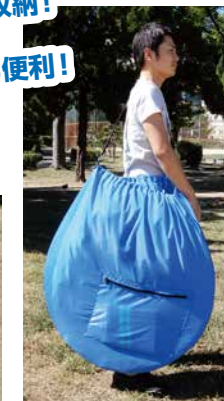

出入口幕はフック取付



360° 反射線入り



CLOSE


夜間や
悪天候時でも360°安全!



メッシュ窓



ダクト穴

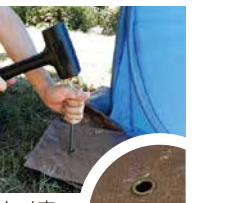

ハトメ穴

[ESCOオリジナル] ポップアップワークテント

青 品番 EA915DC-52

価格 20,400円 (税抜)

黄 品番 EA915DC-51

価格 23,500円 (税抜)

<共通仕様>

- サイズ…使用時: 1830(W)×1830(D)×2130(H)mm
収納時: Φ1000(W)×100(D)mm
- 材質…テント: ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー: スチール+PVC ●重量…6.7kg
- ダクト穴径…Φ280mm ●窓3ヶ所 ●ハトメ穴付 ●オープン底 ●360°反射線入り
- 出入口幕・収納袋付



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!



#SP24-436

【ESCOオリジナル】 OD色折りたたみ式 四脚テント

※表示の人数は目安になります

[2.0×2.0m]

4～5人向け



【ESCOオリジナル】
[2.0×2.0m]四脚テント

品番 EA915-17A

価格 17,900円 (税抜)

- 材質…フレーム：スチール
テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
- サイズ…使用時：2000(W)×2000(D)×2840～3110(H)mm、
収納時：280(W)×280(D)×1500(H)mm
- 支柱幅…30×30(内部伸縮：26×26)mm ●重量…15.8kg ●収納バッグ付

[3.0×3.0m]

9人向け



【ESCOオリジナル】
[3.0×3.0m] 四脚テント

品番 EA915-18A

価格 19,800円 (税抜)

- 材質…フレーム：スチール
テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
- サイズ…使用時：3000(W)×3000(D)×2840～3110(H)mm、
収納時：320(W)×320(D)×1500(H)mm
- 支柱幅…30×30(内部伸縮：26×26)mm ●重量…約18kg ●収納バッグ付

[3.0×4.5m]

15人向け



【ESCOオリジナル】
[3.0×4.5m] 四脚テント

品番 EA915-61

価格 34,700円 (税抜)

- サイズ…使用時：4500(W)×3000(D)×2840～3110(H)mm、収納時：340(W)×260(D)×1630(H)mm
- 材質…フレーム：スチール、テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
- 支柱幅…30×30(内部伸縮：26×26)mm ●重量…約23kg ●収納バッグ付

別売アクセサリ



[2.0×2.0m] 四脚テント用サイドシート(4面)

品番 EA915-16

価格 15,600円 (税抜)

- 1面サイズ…2030×2200mm ●1面のみ入口ファスナー付



[3.0×3.0m] 四脚テント用サイドシート(4面)

品番 EA915-19

価格 18,300円 (税抜)

- 1面サイズ…3030×2200mm ●1面のみ入口ファスナー付

[2.0×2.0m] 四脚テント用替天幕

品番 EA915-15

価格 10,500円 (税抜)

[3000(H)mm] 四脚テント用替脚フレーム(1本)

品番 EA915-14

価格 2,730円 (税抜)

[3.0×3.0m] 四脚テント用替天幕

品番 EA915-36

価格 11,200円 (税抜)

[3000(H)mm] 四脚テント用替脚フレーム(1本)

品番 EA915-14

価格 2,730円 (税抜)



【ESCOオリジナル】折りたたみ式 四脚テント



EA915-18A使用イメージ



防水・汚れ・
キズに強い！
420 デニール
ポリエステル製



カンタン組立！
設置も撤収もスピーディー

耐久性抜群！
オールスチールフレーム採用

保管時省スペース！
持ち運びにも便利な収納バッグ付



EA915-17A使用イメージ



別売
サイドシート！
マジックテープ式で
取付カンタン

テント関連商品



テント用
ウェイトスチール
(2個)

品番 EA915-131

価格 11,500円 (税抜)

- サイズ…250×250×40(H)mm
- 材質…スチール ●重量…5kg(1個)

テント用
ウェイトバッグ
(4個)

品番 EA915-29A

価格 11,000円 (税抜)

- サイズ…260(W)×540(H)mm
- この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に
取り付けるとテントを固定できます。
- マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に
取り付けすることができます。
- 強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。



ウォーター
ウェイト
(2個)

品番 EA915-126

価格 5,000円 (税抜)

- 満水時重量…10kg (5kg×2個組)
- サイズ…300(W)×180(D)×140(H)mm
- 材質…タンク：塩化ビニル樹脂、バッグ：ポリエステル
- 脚部に取り付けられるマジックテープ仕様
- ベグが使えない場所での設置に便利



ベグ
ハンマー
キャリーバッグ

品番 EA915DL-21

価格 1,620円 (税抜)

- サイズ…400(W)×180(D)×110(H)mm
- 材質…ポリエステル(PVCコーティング)
- ベグ、ハンマー、ロープの保管・運搬用ケース



ベグハンマー
収納バッグ

品番 EA915DL-60

価格 2,010円 (税抜)

- サイズ…185(W)×415(L)mm
- 材質…綿
- ハンマーやベグなどをまとめて運べます。
- 長いベグも一緒に運べます。



強力型
シートクリップ(4個)

品番 EA916Y-21

価格 1,620円 (税抜)

- 全長…104mm ●材質…ナイロン
- 先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを
強力に掴みます



バンジーコード付
強力型シートクリップ(1個)

品番 EA916Y-26

価格 660円 (税抜)

- 全長…232mm(コードサイズ：φ6×150mm)
- 材質…ナイロン
- 先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを
強力に掴みます



強力型シートクリップ(1個)

品番 EA916Y-3A

価格 415円 (税抜)

- 全長…83mm ●材質…プラスチック
- シートを引き裂いたり損傷したりすること
なく、しっかりとホールドします



【スチール製】
ロープ付テント用ベグ
(4セット)

品番 EA915DL-30A

価格 2,450円 (税抜)

- サイズ…φ8×250mm
- 材質…ベグ：スチール、ロープ：ポリプロピレン
- 付属品…PPロープ(4m)×4本、収納袋




【アルミ製】
ベグ(4本)

品番 EA915DL-23A

価格 1,620円 (税抜)

- サイズ…φ7.8×230mm ●材質…アルミニウム
- 硬い地面用 ●テント・タープの固定に

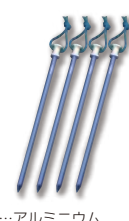

【スチール製】
ネイルベグ(4本)

品番 EA915DL-25

価格 1,250円 (税抜)

- サイズ…φ8×250mm ●材質…スチール
- 硬い地面用



【鍛造鉄製】
ベグ(1本)

品番 EA915DL-62

価格 2,050円 (税抜)

- サイズ…φ10×400mm
- 材質…鍛造鉄(カチオン電着塗装)
- 強度・耐久性に優れた鍛造製



テント用
ナイロンテープ

カラー：橙
φ4mm×30m

品番 EA628LA-4A
価格 2,160円 (税抜)

カラー：緑
φ5mm×22m

品番 EA628LA-5
価格 1,800円 (税抜)

- 材質…ナイロン ●高い視認性 ●タープ等の張りに最適



ロープ用
スライド金具(10個)

品番 EA628ZL-10

価格 800円 (税抜)

- 使用可能ロープ径…3～5mm
- 材質…アルミ ●摩擦が少なく頑丈
- ロープの長さを簡単に調節できます



フック付
バンジーコード(10個)

品番 EA628WH-40A

価格 1,120円 (税抜)

- 強力ゴム使用でロープのゆるみ防止に

