

LED ESCO ORIGINAL LIGHT COLLECTION 2021

ハンディタイプのフラッシュライトを中心にスペック×サイズ×機能など細かく選べる豊富なラインナップ！ エスコ オリジナルLEDライトコレクション 2021

充電式 model


集散光切替え、防塵・防水IP66、パワーインジケータ付
選べる高輝度 1500/2500ルーメンの2タイプフラッシュライト



< 共通仕様 >

- 材質…アルミ合金 ●照射タイプ…集散光(ツイストフォーカス)
- 防塵防水性能…IP66 ●使用電池…リチウムイオン充電電池(付属)
- 充電ポート…タイプC ●付属品…USB 充電ケーブル
- パワーインジケータ付(15%以下になると緑→赤になります)

[集光/散光]切替(ツイストフォーカス)

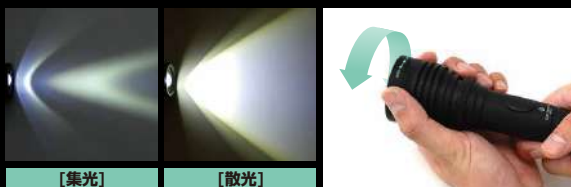

パワーインジケータ



[充電式]LEDフラッシュライト

品番 **EA758RS-4**

価格 **5,900 円** 税込価格(10%) 6,490 円

- サイズ…φ52×234(H)mm ●重量…375g(本体のみ)
- 明るさ…強：1500ルーメン、中：400ルーメン、弱：125ルーメン
- 連続点灯…強：約2時間、中：約6.5時間、弱：約15時間 ●照射距離…約230m(強)



[充電式]LEDフラッシュライト

品番 **EA758RS-5**

価格 **9,170 円** 税込価格(10%) 10,087 円

- サイズ…φ52×315(H)mm ●重量…500g(本体のみ)
- 明るさ…強：2500ルーメン、中：650ルーメン、弱：250ルーメン
- 連続点灯…強：約3.5時間、中：約6.5時間、弱：約15時間 ●照射距離…約368m(強)


EXTRA model 小型×約 700 ルーメンの高輝度モデル！便利な集散光切替え機能付



高輝度 小型×700ルーメン



[集光/散光]切替(ツイストフォーカス)

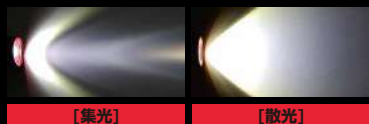

LEDフラッシュライト

品番 **EA758RS-22**

価格 **4,600 円** 税込価格(10%) 5,060 円

- サイズ…φ34×174(H)mm ●重量…85g(本体のみ) ●材質…アルミ合金
- 明るさ…強：700ルーメン、中：300ルーメン、弱：75ルーメン
- 連続点灯…強：約1.5時間、中：約8時間、弱：約24時間
- 照射距離…約160m(強) ●照射タイプ…集散光(ツイストフォーカス)
- 防塵防水性能…IP66 ●使用電池…単3×2本(別売)


HIGH model 用途や好みに合わせて細かく選べるスペック×サイズ！便利な集散光切替え機能付



<共通仕様>

- 材質…アルミ合金 ●照射タイプ…集散光(スライドフォーカス)
- 防塵防水性能…IP66

[集光/散光]切替(スライドフォーカス)

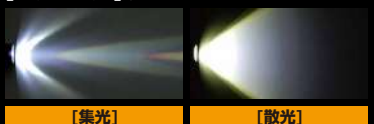

パワーインジケーター付



LEDフラッシュライト

品番 **EA758RS-32**

価格 **3,930 円** 税込価格(10%) 4,323 円

- サイズ…φ25.5×152.5(H)mm ●重量…75g(本体のみ)
- 明るさ…強：500ルーメン、中：200ルーメン、弱：50ルーメン
- 連続点灯…強：約3.5時間、中：約12時間、弱：約36時間 ●照射距離…約139m(強)
- 使用電池…単3×2本(別売)



LEDフラッシュライト

品番 **EA758RS-33**

価格 **5,570 円** 税込価格(10%) 6,127 円

- サイズ…φ50×159(H)mm ●重量…265g(本体のみ)
- 明るさ…強：1100ルーメン、中：200ルーメン、弱：50ルーメン
- 連続点灯…強：約4.5時間、中：約15時間、弱：約50時間 ●照射距離…約333m(強)
- 使用電池…単3×3本(別売) ●パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります)



LEDフラッシュライト

品番 **EA758RS-42**

価格 **3,600 円** 税込価格(10%) 3,960 円

- サイズ…φ22.5×135(H)mm ●重量…58g(本体のみ)
- 明るさ…強：400ルーメン、中：150ルーメン、弱：40ルーメン
- 連続点灯…強：約2.5時間、中：約7時間、弱：約15時間 ●照射距離…約85m(強)
- 使用電池…単4×2本(別売) ●クリップ付



LEDフラッシュライト

品番 **EA758RS-43**

価格 **4,600 円** 税込価格(10%) 5,060 円

- サイズ…φ40×142.5(H)mm ●重量…142g(本体のみ)
- 明るさ…強：700ルーメン、中：150ルーメン、弱：70ルーメン
- 連続点灯…強：約1.5時間、中：約6時間、弱：約12時間 ●照射距離…約159m(強)
- 使用電池…単4×3本(別売) ●パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります)

STANDARD model 高輝度かつシンプルで使いやすい！スタンダードモデル


調光
2段階

照射タイプ
散光

防塵防水
IP66

<共通仕様>
●材質…アルミ合金 ●照射タイプ…散光(固定) ●防塵防水性能…IP66
●パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります)

パワーインジケーター付

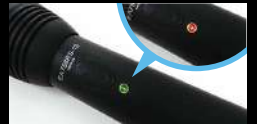

明るさ
750lm

点灯時間
15h

照射距離
150m

電池式
単1×2

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-12

価格 5,900円 税込価格(10%) 6,490円

- サイズ…φ57.5×256(H)mm ●重量…325g(本体のみ)
- 明るさ…強：750ルーメン、弱：125ルーメン
- 連続点灯…強：約15時間、弱：約100時間 ●照射距離…約150m(強)
- 使用電池…単1×2本(別売)



明るさ
1250lm

点灯時間
5h

照射距離
300m

電池式
単1×3

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-13

価格 7,200円 税込価格(10%) 7,920円

- サイズ…φ57.5×323(H)mm ●重量…417g(本体のみ)
- 明るさ…強：1250ルーメン、弱：200ルーメン
- 連続点灯…強：約5時間、弱：約65時間 ●照射距離…約300m(強)
- 使用電池…単1×3本(別売)



BASIC model コンパクトで使いやすい！ベーシックモデル

照射タイプ
集光

防塵防水
IP66

<共通仕様>
●材質…アルミ合金 ●照射タイプ…集光(固定) ●防塵防水性能…IP66



明るさ
50lm

点灯時間
17h

照射距離
40m

電池式
単3×1

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-51

価格 1,100円 税込価格(10%) 1,210円

- サイズ…φ27.5×97(H)mm ●重量…48g(本体のみ)
- 明るさ…50ルーメン ●連続点灯…約17時間
- 照射距離…約40m ●使用電池…単3×1本(別売)
- クリップ付



明るさ
100lm

点灯時間
12h

照射距離
95m

電池式
単3×2

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-52

価格 1,180円 税込価格(10%) 1,298円

- サイズ…φ27.5×143(H)mm ●重量…60g(本体のみ)
- 明るさ…100ルーメン ●連続点灯…約12時間
- 照射距離…約95m ●使用電池…単3×2本(別売)
- クリップ付



明るさ
500lm

点灯時間
5h

照射距離
172m

調光
2段階

電池式
単3×3

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-53

価格 2,620円 税込価格(10%) 2,882円

- サイズ…φ44×140(H)mm ●重量…191g(本体のみ)
- 明るさ…強：500ルーメン、弱：250ルーメン
- 連続点灯…強：約5時間、弱：約15時間
- 照射距離…約172m(強) ●使用電池…単3×3本(別売)

明るさ
80lm

点灯時間
10h

照射距離
105m

電池式
単4×2

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-62

価格 1,100円 税込価格(10%) 1,210円

- サイズ…φ16.2×135(H)mm ●重量…27g(本体のみ) ●明るさ…80ルーメン
- 連続点灯…約10時間 ●照射距離…約105m ●使用電池…単4×2本(別売) ●クリップ付



明るさ
250lm

点灯時間
6.5h

照射距離
123m

調光
2段階

電池式
単4×3

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-63

価格 1,970円 税込価格(10%) 2,167円

- サイズ…φ32.5×129(H)mm ●重量…99g(本体のみ)
- 明るさ…強：250ルーメン、弱：125ルーメン ●連続点灯…強：約6.5時間、弱：約13.5時間
- 照射距離…約123m(強) ●使用電池…単4×3本(別売)



HEAD LIGHT

ヘッド部分は90°角度調整可能、滑りにくいラバーバンド、現場で使えるヘッドライト

明るさ 650lm	点灯時間 2h	照射距離 178m	調光 3段階	照射タイプ 集光	防塵防水 IP66	電池式 単4×3
--------------	------------	--------------	-----------	-------------	--------------	-------------



滑りにくいラバーバンドタイプ



LEDヘッドライト

品番 **EA758RT-1**

価格 **3,000円** 税込価格(10%) 3,300円

- サイズ…66.5×47×40mm(ヘッド部)
- 重量…67g(本体のみ) ●材質…ABS樹脂
- 明るさ…
強: 650ルーメン、中: 200ルーメン、弱: 30ルーメン
- 連続点灯…強: 約2時間、中: 約10時間、弱: 約50時間
- 照射距離…約178m(強) ●照射タイプ…集光(固定)
- 防塵防水性能…IP66 ●使用電池…単4×3本(別売)

PEN LIGHT

暗いところで照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用

明るさ 22lm	点灯時間 75h	照射距離 8m	照射タイプ 集光	防水性能 IPX2	電池式 単4×2
-------------	-------------	------------	-------------	--------------	-------------



LEDペンライト


品番 **EA758RS-101**

価格 **720円** 税込価格(10%) 792円

- サイズ…φ13.5×135(H)mm
- 重量…21.5g(本体のみ) ●材質…アルミ合金
- 明るさ…22ルーメン ●連続点灯…約75時間
- 照射距離…約8m ●照射タイプ…集光(固定)
- 防水性能…IPX2 ●使用電池…単4×2本(別売)
- クリップ付



明るさ 12lm	点灯時間 24h	照射距離 18m	照射タイプ 集光	防水性能 IPX2	電池式 単6×3
-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

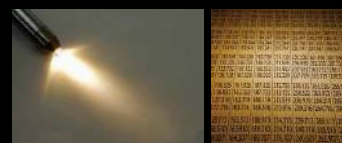

LEDペンライト

品番 **EA758RS-102**

価格 **1,900円** 税込価格(10%) 2,090円

- サイズ…φ9.5×165(H)mm
- 重量…18.5g(本体のみ) ●材質…アルミ合金
- 明るさ…12ルーメン ●連続点灯…約24時間
- 照射距離…約18m ●照射タイプ…集光(固定)
- 防水性能…IPX2 ●使用電池…単6×3本(付属)
- クリップ付



FLEXIBLE LIGHT

狭い場所や奥まったところに！フレキシブルケーブルで自由自在！様々なスキマの確認・点検に

明るさ 12lm	点灯時間 100h	照射距離 18m	照射タイプ 集光	防水性能 IPX2	電池式 単4×2
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------



LEDフレキシブルライト

品番 **EA758RS-201**

価格 **2,650円**

税込価格(10%) 2,915円

- サイズ…全長: 525(H)mm
フレキシブルケーブル長: 410mm
先端径: φ6.5mm
- 重量…70g(本体のみ) ●材質…アルミ合金
- 明るさ…12ルーメン ●連続点灯…約100時間
- 照射距離…約18m ●照射タイプ…集光(固定)
- 防水性能…IPX2 ●使用電池…単4×2本(別売)



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

