

ステンレス工具 特集

食品機器・医療・精密機械・船舶・水道工事・清掃用機器

耐薬品
高耐久
衛生的

[43点][ステンレス製] 工具セット



- オールステンレス製のため、クリーンルームや化学薬品、食品衛生管理の現場等、様々な環境での使用に
 - ケースサイズ…360(W)×180(D)×210(H)mm
 - ケース材質…ステンレス製 ●重量…10kg
- <セット内容>**
- (9/16)ソケット(6角)…8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
 - (9/16)ラatchetハンドル(ホルドタイプ)…200mm
 - エクステンションバー…75・150mm
 - コンビネーションスパナ…8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
 - コンビネーションプライヤー…160mm
 - ペンチ…170mm ●ラジオペンチ…169mm
 - ニッパー…160mm ●ハンマー…850g
 - Φドライバー…#1×75・#2×100・#3×150mm
 - Φドライバー…5.5×75・6×100・8×150mm
 - Φスタビードライバー…#2
 - Φスタビードライバー…6mm
 - ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)…2.5・3・4・5・6・8・10mm



品番 **EA612SC-55** 価格 **228,000円**

[ステンレス製] 両口めがねレンチセット



- 材質…SUS420
- 12ポイント
- ストレートタイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA616BS-100	8×10・12×14・17×19・22×24	115~220	12,950円	14,245円

[ステンレス製] 両口めがねレンチセット



- 材質…SUS420
- 12ポイント
- 75°タイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA616BS-102	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24	115~310	13,000円	14,300円

[ステンレス製] 両口めがねレンチ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA616BS-1	8×10	115	32	1,480円	1,628円
EA616BS-3	10×12	140	55	2,050円	2,255円
EA616BS-4	12×14	145	70	2,260円	2,486円
EA616BS-5	14×17	165	100	2,660円	2,926円
EA616BS-6	17×19	185	132	3,190円	3,509円
EA616BS-7	19×22	200	180	4,910円	5,401円
EA616BS-8	22×24	220	240	6,360円	6,996円
EA616BS-9	24×27	255	320	6,920円	7,612円
EA616BS-10	27×30	280	385	8,650円	9,515円
EA616BS-11	30×32	295	465	10,700円	11,770円

- 材質…SUS420
- 12ポイント ●ストレートタイプ

[ステンレス製] 両口めがねレンチ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA616BS-21	5.5×7	115	22	1,220円	1,342円
EA616BS-22	8×10	130	45	1,480円	1,628円
EA616BS-24	10×12	140	65	1,710円	1,881円
EA616BS-25	12×14	160	80	2,260円	2,486円
EA616BS-26	14×17	220	205	2,590円	2,849円
EA616BS-27	17×19	250	225	3,260円	3,586円
EA616BS-28	19×22	280	270	3,900円	4,290円
EA616BS-30	22×24	310	410	5,510円	6,061円
EA616BS-31	24×27	340	400	7,220円	7,942円
EA616BS-32	27×30	360	520	9,070円	9,977円
EA616BS-33	30×32	380	630	10,900円	11,900円
EA616BS-34	32×36	405	1145	14,350円	15,785円

- 材質…SUS420
- 12ポイント ●75°タイプ

[ステンレス製] フックレンチ

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA613XE-51	30~32	136	4,000円	4,400円
EA613XE-52	34~36	170	5,040円	5,544円
EA613XE-53	40~42	170	6,060円	6,666円
EA613XE-54	45~50	206	7,060円	7,766円
EA613XE-55	52~55	206	7,870円	8,657円
EA613XE-56	58~62	242	8,540円	9,394円
EA613XE-57	68~75	242	9,140円	10,054円
EA613XE-58	80~90	280	10,450円	11,495円
EA613XE-59	95~100	280	11,700円	12,870円
EA613XE-60	110~115	334	12,900円	14,190円
EA613XE-61	120~130	334	14,250円	15,675円
EA613XE-62	135~145	383	16,650円	18,315円

- 材質…SUS420

[ステンレス製] ウォーターポンププライヤー

品番	呼び全長 (mm)	最大開口 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA531AH-165	165	25	220	9,990円	10,989円
EA531AH-250	250	35	435	13,700円	15,070円
EA531AH-300	300	38	700	16,600円	18,260円

- 材質…SUS420

[ステンレス製] 両口スパナセット



- 材質…SUS420

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA615BS	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24	92~210	12,750円	14,025円

[ステンレス製] 両口スパナ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA615BS-1	5.5×7	92	1,180円	1,298円
EA615BS-2	6×7	92	1,220円	1,342円
EA615BS-4	8×10	100	1,340円	1,474円
EA615BS-6	10×11	115	1,480円	1,628円
EA615BS-7	10×12	120	1,680円	1,848円
EA615BS-9	12×13	130	1,960円	2,156円
EA615BS-10	12×14	130	2,150円	2,365円
EA615BS-12	14×17	150	2,590円	2,849円
EA615BS-15	17×19	170	3,100円	3,410円
EA615BS-16	17×21	170	3,230円	3,553円
EA615BS-18	19×21	185	3,930円	4,323円
EA615BS-19	19×22	185	4,000円	4,400円
EA615BS-22	21×23	200	4,580円	5,038円
EA615BS-23	21×26	205	5,110円	5,621円
EA615BS-24	22×24	210	5,510円	6,061円
EA615BS-26	23×26	220	6,360円	6,996円
EA615BS-27	24×27	230	7,170円	7,887円
EA615BS-30	26×32	245	8,810円	9,691円
EA615BS-31	27×30	250	9,620円	10,582円
EA615BS-32	30×32	265	10,750円	11,825円

- 材質…SUS420

[ステンレス製] モンキーレンチ

品番	全長 (mm)	開口 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA530BS-1	100	13	40	4,630円	5,093円
EA530BS-2	150	18	145	5,950円	6,545円
EA530BS-3	200	24	265	8,030円	8,833円
EA530BS-4	250	30	410	9,920円	10,912円
EA530BS-5	300	36	650	12,900円	14,190円
EA530BS-6	375	46	1410	19,750円	21,725円
EA530BS-7	450	55	2070	24,950円	27,445円

- 材質…SUS420

[ステンレス製] コンビネーションプライヤー

品番	呼び全長 (mm)	切断能力 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA532BS-150	150	軟鉄線:φ2.0	4,060円	4,466円
EA532BS-200A	200	軟鉄線:φ2.6	5,190円	5,709円

[ステンレス製] ニッパー (ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA536HL-125	133	φ1.2 φ2.0	1,910円	2,101円
EA536HL-150	155	φ1.6 φ2.6	2,290円	2,519円

- 55°で高精度刃を付けた耐久性重視タイプ
- バネ付で連続作業が楽に行えます。
- 長時間の使用に適した新グリップを採用

[ステンレス製] 片目片口スパナセット



- 材質…SUS420
- 12ポイント
- 15°タイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA614BS	8・10・12・13・14・17・19	120~215	21,450円	23,595円

[ステンレス製] 片目片口スパナ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA614BS-6	6	105	1,780円	1,958円
EA614BS-8	8	120	2,260円	2,486円
EA614BS-10	10	135	2,730円	3,003円
EA614BS-12	12	150	3,190円	3,509円
EA614BS-13	13	175	3,300円	3,630円
EA614BS-14	14	175	3,470円	3,817円
EA614BS-16	16	195	3,900円	4,290円
EA614BS-17	17	195	4,000円	4,400円
EA614BS-18	18	215	4,140円	4,554円
EA614BS-19	19	215	4,210円	4,631円
EA614BS-21	21	245	5,000円	5,500円
EA614BS-22	22	245	5,210円	5,731円
EA614BS-23	23	265	5,690円	6,259円
EA614BS-24	24	265	6,060円	6,666円
EA614BS-25	25	265	6,850円	7,535円
EA614BS-26	26	290	7,540円	8,294円
EA614BS-27	27	290	8,740円	9,614円
EA614BS-30	30	320	10,600円	11,660円
EA614BS-32	32	340	11,700円	12,870円
EA614BS-34	34	360	13,650円	15,015円
EA614BS-36	36	360	16,150円	17,765円
EA614BS-38	38	430	17,350円	19,085円
EA614BS-41	41	430	20,450円	22,495円
EA614BS-46	46	480	23,850円	26,235円

- 材質…SUS420
- 12ポイント ●15°タイプ

[ステンレス製] パイプレンチ

品番	全長 (mm)	開口 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA546BS-1	200	25	380	7,870円	8,657円
EA546BS-2	250	30	580	8,910円	9,801円
EA546BS-3	300	40	750	11,100円	12,210円
EA546BS-4	350	50	1100	13,350円	14,685円

- 材質…SUS420

[ステンレス製] ペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA534BA-170	170	1.2 2.0	4,570円	5,027円

[ステンレス製] ラジオペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA537DA-150	160	1.2 2.6	4,580円	5,038円

- 先端ギザ付

ソケットレンチ

1/2
12.7sq

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットレンチセット



- 差込角…1/2"
- 材質…SUS420
- ケースサイズ…350×250×80mm

品番 EA618SA-103 価格 69,500円 税込価格 (10%) 76,450円

(セット内容)

- ソケット(12角)… 全 WEDO (セット内容12点)
- ラチェットレンチ…245mm
- スピナーハンドル…250mm

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットレンチセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA617CC-30	8・10・11・12・13・14・17・19 (8個組)	40・42	16,500円	18,150円

- 差込角…1/2"
- ラチェットハンドル…238mm
- 携帯に便利なホルダー付

(1/2"DR) [ステンレス製] スピナーハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-82	1/2"	250	5,850円	6,435円
EA618SA-83	1/2"	320	7,330円	8,063円
EA618SA-84	1/2"	400	10,400円	11,440円

 
- 材質…SUS420

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-102	10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 (10個組)	40~46	37,400円	41,140円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケット (単品)



- 差込角…1/2"
- 材質…SUS420

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-108	8	24	40	2,420円	2,662円
EA618SA-110	10	24	40	2,690円	2,959円
EA618SA-112	12	24	40	3,060円	3,366円
EA618SA-113	13	24	40	3,260円	3,586円
EA618SA-114	14	24	40	3,440円	3,784円
EA618SA-116	16	25	40	3,810円	4,191円
EA618SA-117	17	25	40	3,930円	4,323円
EA618SA-118	18	25	42	4,070円	4,477円
EA618SA-119	19	25	42	4,270円	4,697円
EA618SA-120	20	26	42	4,440円	4,884円
EA618SA-121	21	26	43	4,510円	4,961円
EA618SA-122	22	26	43	4,540円	4,994円
EA618SA-123	23	26	43	5,040円	5,544円
EA618SA-124	24	28	43	5,380円	5,918円
EA618SA-125	25	28	43	5,810円	6,391円
EA618SA-126	26	30	43	6,250円	6,875円
EA618SA-127	27	30	46	6,620円	7,282円
EA618SA-128	28	30	46	7,060円	7,766円
EA618SA-129	29	30	46	7,470円	8,217円
EA618SA-130	30	30	46	7,870円	8,657円
EA618SA-132	32	34	46	8,770円	9,647円

(1/2"DR) [ステンレス製] ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-92	40歯	245	11,750円	12,925円

- 材質…SUS420

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットセット (インチ)



品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SC-100	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16 (10個組)	31~41	56,500円	62,150円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケット (インチ)



- 差込角…1/2"
- 材質…SUS420

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SC-101	3/8	15.5	31	5,170円	5,687円
EA618SC-102	7/16	16.8	32.5	5,170円	5,687円
EA618SC-103	1/2	18.8	33	5,170円	5,687円
EA618SC-104	9/16	20.7	35	5,170円	5,687円
EA618SC-105	5/8	22.4	35.5	5,620円	6,182円
EA618SC-106	11/16	24.2	36.5	5,620円	6,182円
EA618SC-107	3/4	26.5	37.5	5,620円	6,182円
EA618SC-108	13/16	27.4	38	5,930円	6,523円
EA618SC-109	7/8	29.5	41	5,930円	6,523円
EA618SC-110	15/16	31.5	41	6,380円	7,018円

(1/2"DR) [ステンレス製] T型スライドハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-76	1/2"	250	8,170円	8,987円

- 材質…SUS420

(1/2"DR) [ステンレス製] ユニバーサルジョイント



- 材質…SUS420

品番	差込角	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-71	1/2"	80	4,910円	5,401円

(1/2"DR) [ステンレス製] Hexビットソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SC-200	3・4・5・6・8・10・12・14・17・19 (10個組)	49~78	65,500円	72,050円

(1/2"DR) [ステンレス製] Hexビットソケット (単品)



- 差込角…1/2"
- 材質…SUS420

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SC-203	3	49	5,390円	5,929円
EA618SC-204	4	52	5,390円	5,929円
EA618SC-205	5	55	5,390円	5,929円
EA618SC-206	6	57	6,040円	6,644円
EA618SC-208	8	59	6,040円	6,644円
EA618SC-210	10	65	6,110円	6,721円
EA618SC-212	12	68	6,440円	7,084円
EA618SC-214	14	69	6,770円	7,447円
EA618SC-217	17	74	7,590円	8,349円
EA618SC-219	19	78	8,900円	9,790円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットホルダー



品番	クリップ数	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618KZ-6	6	250	890円	979円
EA618KZ-10	10	310	1,170円	1,287円
EA618KZ-12	12	310	1,380円	1,518円

- 差込角…1/2"
- 材質…SUS420
- ねじ穴付で、壁掛け・デスク固定が可能

(1/2"DR) [ステンレス製] エクステンションバー



品番	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SC-75	75	9,050円	9,955円
EA618SC-150	150	10,200円	11,220円

- 差込角…1/2"
- 材質…SUS420

3/8
9.5sq

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-100	8・10・12・13・14・17・19 (7個組)	28・32	20,200円	22,220円

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケット (単品)



- 差込角…3/8"
- 材質…SUS420

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-5	5	18	28	1,410円	1,551円
EA618SA-5.5	5.5	18	28	1,520円	1,672円
EA618SA-6	6	18	28	1,680円	1,848円
EA618SA-8	8	18	28	1,850円	2,035円
EA618SA-10	10	20	32	2,730円	3,003円
EA618SA-12	12	20	32	3,100円	3,410円
EA618SA-13	13	20	32	3,300円	3,630円
EA618SA-14	14	21	32	3,440円	3,784円
EA618SA-16	16	23	32	3,600円	3,960円
EA618SA-17	17	24	32	3,810円	4,191円
EA618SA-19	19	26	32	3,960円	4,356円
EA618SA-20	20	27	32	4,070円	4,477円

(3/8"DR) [ステンレス製] Hexビットソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618ST	2.5・3・4・5・6・8・10・12 (8個組)	40~61	42,950円	47,245円

- 差込角…3/8"
- 材質…SUS420
- 非磁性ではありません。

(3/8"DR) [ステンレス製] Hexビットソケット (単品)



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618ST-60	3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10 (6個組)	44~59	31,650円	34,815円

- 差込角…3/8"
- 材質…SUS420

(3/8"DR) [ステンレス製] ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-91	40歯	200	7,330円	8,063円

- 材質…SUS420


(3/8"DR) [ステンレス製] スピナーハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618SA-81	3/8"	190	4,270円	4,697円

- 材質…SUS420

 (3/8"DR) [ステンレス製] ソケットホルダー



品番	クリップ数	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA618JZ-6	6	150	790円	869円
EA618JZ-10	10	250	1,050円	1,155円
EA618JZ-12	12	250	1,210円	1,331円
EA618JZ-12L	12	310	1,300円	1,430円

- 差込角…3/8"
- オールステンレス製
- ねじ穴付きで、壁掛け・デスク固定が可能です。

1/4
6.75sq

(1/4"DR) [ステンレス製] ビット・ソケットセット



品番	価格	税込価格 (10%)
EA617CJ-20	2,900円	3,190円

- ソケット(12角)… (セット内容18点)
- 4・5・6・8・10・12mm
- ⊕ビット…#0・#1・#2・#3
- ⊖ビット…2・3・4・5・6mm
- ビット全長…25mm
- ラチェットハンドル…100mm
- ビットアダプター…50mm(六角シャンク:1/4")

ステンレス工具の取扱いと注意点 …ステンレス工具をサビさせない為に

■ ステンレス工具の特性

- ステンレス鋼は鉄にクロムやニッケルなどを加えた「サビにくい」合金鋼です
- ステンレス鋼は酸化皮膜という極めて薄い皮膜を形成し、この保護皮膜が全体を覆うことによりサビなどからガードしています

■ 取扱いと注意点

1. 使用後は水分や付着物を乾いた布等でしっかりと取り除いてください
2. 保管の際はビニール袋などで密閉しないでください
3. 異種金属製品やサビが付着した製品と混在して収納しないでください

ドライバー

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA557DS-800A	⊕#1-#2-#3 ⊖5.5-6.0-6.0-8.0 (6本組)	35~150	6,300円	6,930円

●材質…YUS550
●2種類の素材で手になじむグリップ感と、エアクッションによる手の疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル

*工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

[ステンレス製] ⊕ ⊖ 絶縁ドライバーセット



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA560AW-1	⊕#1-#2 ⊖3.0-3.5-4.0-5.5 (6本組)	80~125	8,100円	8,910円

●1000V絶縁 ●先端滑り止め加工

[ステンレス製] ドライバーセット(差換式)



品番 EA550BS-1A	価格 13,350円	税込価格 (10%) 14,685円
---------------	------------	--------------------

●ドライバーハンドル…119mm
●クイックリリース
●ビット全長…89mm
●ビット六角シャンク…1/4"
●⊕ビット…#1-#2-#3
●⊖ビット…5.5×1.0mm
●Hexビット…3.4-5-6mm
●ポジドライブビット…#1-#2-#3
●TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
★付属のツールホルダーは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)

[ステンレス製] ラピッドアダプター式ビットホルダー



品番 EA611AX-18	価格 3,530円	税込価格 (10%) 3,883円
---------------	-----------	-------------------

●ラピッドアダプター式のため、素早くビットを交換できます
●差込六角対辺…1/4" ●六角シャンク…1/4"



[ステンレス製] ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA573SV	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 (9本組)	62~168	3,800円	4,180円

●色の違いによってサイズの選別が容易です


[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA557DT	⊕#1-#2-#3 ⊖5.5-6.0-8.0 (6本組)	75~150	5,370円	5,907円

●材質…YUS550
●2種類の素材で手になじむグリップ感と、エアクッションによる手の疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル

[ステンレス製] ⊕ ⊖ 絶縁ドライバーセット

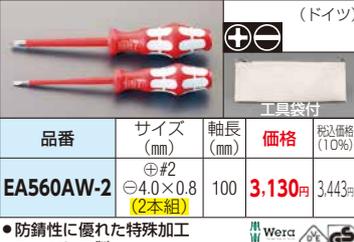

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA560AW-2	⊕#2 ⊖4.0×0.8 (2本組)	100	3,130円	3,443円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 ●1000V絶縁 ●先端滑り止め加工

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ビットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA611BS	⊕#1-#2(2本) #3 ⊖5.5×1.0mm (5本組)	89	3,700円	4,070円

●六角シャンク…1/4"
●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ビット



品番	サイズ	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA611BS-1A	⊕#1	89	720円	792円
EA611BS-2A	⊕#2	89	720円	792円
EA611BS-3	⊕#3	89	720円	792円
EA611BS-5.5A	⊖5.5×1.0mm	89	780円	858円

●六角シャンク…1/4"
●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA557DT-300	⊕#2×6.3 ⊖6.0×1.0 (2本組)	100	1,870円	2,057円

[ステンレス製] ⊕ ドライバー



品番	サイズ×軸径 (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA557DT-1	⊕#1×5.5	75	640円	704円
EA557DT-2	⊕#2×6.3	100	720円	792円
EA557DT-3	⊕#3×8.0	150	1,120円	1,232円

[ステンレス製] ⊖ ドライバー



品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA557DT-75	⊖5.5×0.8	75	640円	704円
EA557DT-100	⊖6.0×1.0	100	720円	792円
EA557DT-150	⊖8.0×1.1	150	1,120円	1,232円

[ステンレス製] ⊕ 絶縁ドライバー



品番	サイズ	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA560AW-21	⊕#1	80	1,510円	1,661円
EA560AW-22	⊕#2	100	2,070円	2,277円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 ●1000V絶縁 ●先端滑り止め加工

[ステンレス製] ⊕ ⊖ スタビードライバーセット



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA557DT-10	⊕#2×6.0 ⊖6.0×0.8 (2本組)	35	930円	1,023円

[ステンレス製] ⊕ スタビードライバー



品番	サイズ×軸径 (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA557DT-12	⊕#2×6.0	35	480円	528円

[ステンレス製] ⊖ スタビードライバー



品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA557DT-22	⊖6.0×0.8	35	480円	528円

[ステンレス製] TORX ビットセット(イジリ止付)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA611BS-20	T10-T15-T20-T25-T30 (5本組)	89	9,630円	10,593円

●六角シャンク…1/4" ●イジリ止め付 ●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

[ステンレス製] TORX ビット(イジリ止付)




品番	サイズ	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA611BS-21	T10	89	1,880円	2,068円
EA611BS-22	T15	89	1,880円	2,068円
EA611BS-23	T20	89	1,880円	2,068円
EA611BS-24	T25	89	1,880円	2,068円
EA611BS-25	T30	89	1,880円	2,068円

●六角シャンク…1/4" ●イジリ止め付 ●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製


*モデルチェンジの為、今後は水色の帯が取れる予定です。

[ステンレス製] 六角棒レンチ(ボールポイント付)

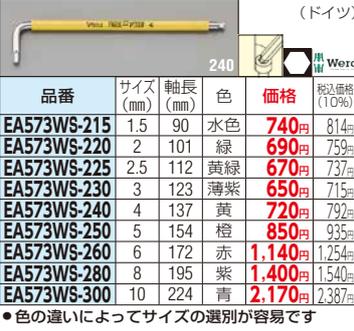


●色の違いによってサイズの選別が容易です

[ステンレス製] ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)

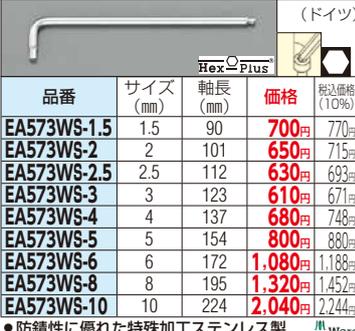

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

[ステンレス製] 六角棒レンチ(ボールポイント付)(インチ)

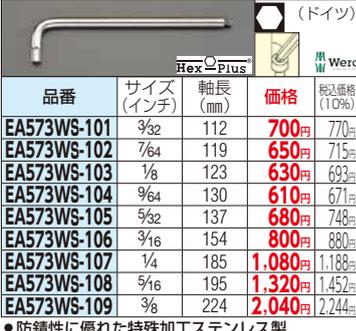

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

チタン工具特集

軽量

一般的な工具に使われるクロームモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で、作業性・安全性が向上

 
耐食性

耐食性に優れ、海水や薬品でも半永久的に腐食しません

非磁性

非磁性なので強力な磁場のある医療・鉄道・発電所などの現場でも磁力に影響されません

1/2 12.7sq (1/2"DR) [チタン合金製] ソケット



- 差込角…1/2"
- 12ポイント

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618WP-6	6	18	40	46	13,200円	14,520円
EA618WP-8	8	18	40	47	13,900円	15,290円
EA618WP-10	10	20	40	48	14,750円	16,225円
EA618WP-12	12	20	40	50	15,800円	17,380円
EA618WP-14	14	21	40	52	17,450円	19,195円
EA618WP-17	17	24	40	55	19,650円	21,615円
EA618WP-19	19	26	42	60	21,300円	23,430円
EA618WP-22	22	26	43	65	23,700円	26,070円

(1/2"DR) [チタン合金製] ユニバーサルジョイント



- 差込角…1/2"

品番	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618WP-55	80	115	32,450円	35,695円

(1/2"DR) [チタン合金製] ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618WP-51	40歯	245	415	86,500円	95,150円

(1/2"DR) [チタン合金製] スピナーハンドル



品番	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618WP-54	250	210	32,350円	35,585円

(1/2"DR) [チタン合金製] エクステンションバー



品番	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618WP-52	125	145	20,900円	22,990円
EA618WP-53	250	290	28,900円	31,790円

3/8 9.5sq (3/8"DR) [チタン合金製] ソケット



- 差込角…3/8"
- 6ポイント

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618TA-7	7	32	21	20	10,950円	12,045円
EA618TA-8	8	32	21	25	10,950円	12,045円
EA618TA-10	10	32	21	25	10,950円	12,045円
EA618TA-12	12	32	21	25	11,350円	12,485円
EA618TA-13	13	32	21	25	11,350円	12,485円
EA618TA-14	14	32	21	35	11,450円	12,595円
EA618TA-17	17	34	25	60	13,450円	14,795円
EA618TA-19	19	34	25	60	13,450円	14,795円

(3/8"DR) [チタン合金製] ユニバーサルジョイント



- 材質…チタン合金 (6Al-4V)

品番	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618T-21	3/8"	50	100	110,500円	121,550円

(3/8"DR) [チタン合金製] T型スライドハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618T-13	3/8"	250	250	91,000円	100,100円

(3/8"DR) [チタン合金製] スピナーハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618T-11	3/8"	300	300	117,000円	128,700円

(3/8"DR) [チタン合金製] エクステンションバー



品番	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA618T-31	3/8"	100	150	40,850円	44,935円

[チタン合金製] 両口スパナ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA615AP-1	6×7	120	13	12,650円	13,915円
EA615AP-2	7×9	135	20	14,900円	16,390円
EA615AP-3	8×10	145	25	17,000円	18,700円
EA615AP-4	12×14	180	55	23,650円	26,015円
EA615AP-5	17×19	210	95	31,150円	34,265円
EA615AP-6	22×24	250	170	42,100円	46,310円
EA615AP-7	27×30	290	310	63,500円	69,850円
EA615AP-8	30×32	310	430	72,500円	79,750円

[チタン合金製] 両口めがねレンチ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA616AD-1	8×10	190	40	15,200円	16,720円
EA616AD-2	12×14	220	58	18,250円	20,075円
EA616AD-3	17×19	280	100	24,900円	27,390円
EA616AD-4	22×24	330	232	42,000円	46,200円
EA616AD-5	27×30	350	290	69,000円	75,900円
EA616AD-6	30×32	370	377	82,500円	90,750円

[チタン合金製] 片口スパナ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA613ND-6	6	75	11	12,250円	13,475円
EA613ND-8	8	95	14	13,500円	14,850円
EA613ND-10	10	105	19	15,200円	16,720円
EA613ND-12	12	125	25	17,450円	19,195円
EA613ND-14	14	140	35	20,100円	22,110円
EA613ND-17	17	160	50	24,000円	26,400円
EA613ND-19	19	170	60	28,400円	31,240円
EA613ND-22	22	195	95	33,250円	36,575円
EA613ND-24	24	220	120	36,750円	40,425円
EA613ND-27	27	240	170	40,800円	44,880円
EA613ND-30	30	260	220	46,450円	51,095円
EA613ND-32	32	260	260	51,500円	56,650円
EA613ND-36	36	310	350	57,000円	62,700円

[チタン合金製] モンキーレンチ



品番	呼び全長 (mm)	最大口幅 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA530BF-150	150	18	80	55,500円	61,050円
EA530BF-200	200	24	170	61,500円	67,650円
EA530BF-250	250	30	260	71,000円	78,100円
EA530BF-300	300	36	435	93,000円	102,300円

[チタン合金製] ⊕ドライバー



品番	先端×軸径 (mm)	軸長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA560FA-1	⊕#0×3	50	30	5,710円	6,281円
EA560FA-2	⊕#1×4	75	40	6,340円	6,974円
EA560FA-3	⊕#1×5	100	53	7,260円	7,986円
EA560FA-4	⊕#2×6	150	85	9,640円	10,604円
EA560FA-5	⊕#3×8	200	135	11,750円	12,925円

[チタン合金製] ⊖ドライバー



品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA560FA-11	⊖3.0×0.5	50	30	5,960円	6,556円
EA560FA-12	⊖4.0×0.8	75	40	6,790円	7,469円
EA560FA-13	⊖5.0×1.0	100	53	7,770円	8,547円
EA560FA-14	⊖6.0×1.1	150	85	10,500円	11,550円
EA560FA-15	⊖8.0×1.2	200	135	12,550円	13,805円

[チタン合金製] コンビネーションプライヤー



品番	呼び全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA532AF-150	150	125	46,300円	50,930円
EA532AF-200	200	180	55,500円	61,050円
EA532AF-250	250	280	69,000円	75,900円

[チタン合金製] ウォーターポンププライヤー



品番	呼び全長 (mm)	最大開口 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA531AK-150	150	16	75	54,500円	59,950円
EA531AK-200	200	25	100	66,500円	73,150円
EA531AK-250	250	32	220	82,500円	90,750円

[チタン合金製] ペンチ



- 切断刃あり

品番	呼び全長 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA534BF-150	150	220	49,450円	54,395円
EA534BF-200	200	290	65,000円	71,500円

[チタン合金製] ラジオペンチ



- 切断刃あり

品番	呼び全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA537AL-150	150	50,500円	55,550円
EA537AL-200	200	58,000円	63,800円

[チタン合金製] 六角棒レンチ (ポールポイント付)



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA573CA-1	3	63	7,810円	8,591円
EA573CA-2	4	70	8,760円	9,636円
EA573CA-3	5	80	9,940円	10,934円
EA573CA-4	6	90	10,950円	12,045円
EA573CA-5	7	95	12,200円	13,420円
EA573CA-6	8	100	13,600円	14,960円
EA573CA-7	9	106	15,200円	16,720円
EA573CA-8	10	112	17,100円	18,810円
EA573CA-12	12	125	21,850円	24,035円

[チタン合金製] ニッパー



品番	呼び全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA536AM-150	150	48,250円	53,075円
EA536AM-200	200	57,000円	62,700円



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

