

ありそうで無い？無さそうであるよ！

ESCO CO., LTD.


点滅！

伸縮式 LEDライトコーン

ウェイト付



ウェイト一体型ですぐに使える！

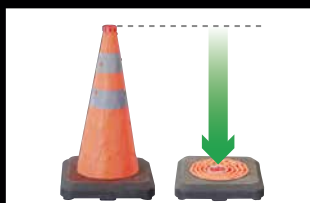

折りたたんでコンパクトに収納！



反射バンド付で視認性抜群！

ミニサイズ：300×300×500(H)mm

品番 EA983FT-421

価格 4,390 円 (税抜)

- 折りたたみ時サイズ…300×300×70(H)mm
- 重量…2.6kg

標準サイズ：350×350×700(H)mm

品番 EA983FT-422

価格 4,970 円 (税抜)

- 折りたたみ時サイズ…350×350×70(H)mm
- 重量…3.2kg

< 共通仕様 >

- 電源…LED ●電源…単 3 電池 ×2 本(別売)
- 光源…LED ×8 灯
- 電池寿命…100 時間
- 材質…PVC、布
- 点灯パターン…点滅



ミニサイズ

標準サイズ

おすすめコーン関連商品

[電池式] LED現場作業灯

- 電源…単 1 電池 ×2 本(別売)
- 光源…LED ×8 灯
- 電池寿命…100 時間
- 重量…190g
- 材質…本体：ポリスチレン
受け部：ポリエチレン
- 明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します



品番	サイズ	税抜価格
EA983FS-96	85×375(H)mm	1,070 円

[ソーラー充電式] LED現場作業灯

- 電源…ソーラー(ニッケル水素電池)
- 光源…LED ×6 灯
- 電池寿命…60 時間
- 重量…210g
- 材質…本体：ポリスチレン
受け部：ポリエチレン
- 明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します
- ON/OFF スイッチ付



品番	サイズ	色	税抜価格
EA983FS-93	90×280(H)mm	赤	1,870 円

伸縮ガードバー(2本)

品番	長さ	税抜価格
EA983FV-200A	1.3 ~ 2.15m(伸縮タイプ)	4,990 円

- 重量…410g(1本あたり)
- 材質…ABS樹脂
- コーンと組み合わせてご使用いただけます



※表示価格の有効期限は2025年12月末日(予定)となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町 4 丁目 14 番 12 号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

X/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！



#SP25-456