

ESCO ORIGINAL LED LIGHT COLLECTION 2025

エスコオリジナルLEDライトをESCO 便利カタログから厳選!



交換バッテリー (EA758RX-15S用)

品番 EA758RX-15C

価格 3,340 円 (税抜)

広角照射

EA758RX series

現場の声を反映したプロユース仕様のヘッドライトシリーズ
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます

500ルーメン

充電式

照射
ワイド
広角140°



[充電式] LEDヘッドライト

品番 EA758RX-15S

価格 8,770 円 (税抜)

- 光源…白色LED1灯(メイン)・2灯(サブ)
- 電源…USB 充電式リチウムイオン電池(付属)
または、単3電池×3本(別売)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm
- 重量…275g(電池含) ●防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm
- 使用電池…リチウムイオン電池(USBケーブル付)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 500、
メイン(中): 250、
メイン(弱): 50
- 電池寿命(時間)…メイン(強): 6.5、
メイン(中): 8、
メイン(弱): 18
- ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド



単3電池でも使用可能



スレにくい
ゴムバンド

510ルーメン

照射
ワイド
広角140°



LEDヘッドライト(5段階調光)

品番 EA758RX-7C

価格 5,580 円 (税抜)

- 光源…白色LED1灯(メイン)、
白色LED2灯(サブ)
- 使用電池…単3×3本(別売)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ベルト幅…25mm
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 510、
メイン(中): 290、
メイン(弱): 60
- 電池寿命(時間)…メイン(強): 9、メイン(中): 13、メイン(弱): 40
- ヘルメットクリップ付



2本セット
・ゴムバンド
・布バンド

LEDヘッドライト(充電セット付)

品番 EA758RX-807E 価格 12,100 円 (税抜)

→ 急速充電器と繰り返し使える充電電池(単3)のセット

スポット / ワイド切替

255ルーメン

照射
スポット

照射
ワイド



[集光/散光]切替

LEDヘッドライト

品番 EA758RX-4C

価格 4,130 円 (税抜)

- 光源…白色LED球1灯
- サイズ…71.8(W)×38.2(D)×48.4(H)mm
- 重量…220g(電池含)
- 防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm
- 使用電池…単3×3本(別売)
- 明るさ(ルーメン)…強: 255、中: 122、弱: 20、点滅: 255
- 電池寿命(時間)…強: 10、中: 30、弱: 102、点滅: 20
- ヘルメットクリップ付
- ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

2本セット
・ゴムバンド
・布バンド



3色切替

500ルーメン

照射
ノーマル
ワイド

[ツインビーム]



LEDヘッドライト

品番 EA758RX-10B

価格 6,000 円 (税抜)

- 光源…白色LED球1灯、赤色LED球1灯、
青色LED球1灯
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm
- 重量…233g(電池含) ●防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm
- 使用電池…単3×3本(別売)
- 明るさ(ルーメン)…強: 500、中: 260、弱: 55、
赤サブ(強): 5、赤サブ(弱): 1、青サブ(強): 3、青サブ(弱): 1、
- 電池寿命(時間)…強: 10、中: 19、弱: 52、
赤サブ(強): 150、赤サブ(弱): 500、
青サブ(強): 200、青サブ(弱): 600
- 青・白・赤の点灯色は個別スイッチで切り替えが可能
- ヘルメットクリップ付



3色個別スイッチ付

EA758RW series

ブースト機能

400ルーメン

ブースト: 720ルーメン

防水
IP 65

照射
ノーマル
ワイド



[ツインビーム]

LEDヘッドライト

品番 EA758RW-38

価格 3,960 円 (税抜)

- 光源…チップ型LED1灯、SMDLED2灯
- サイズ…47(W)×55(D)×40(H)mm ●重量…150g
- 防水性能…IP65 ●ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…ブースト: 720、強: 400、中: 200、弱: 40、
点滅: 400、メイン・サブ同時点灯: 480
- 電池寿命(時間)…強: 10、中: 16、弱: 60、
点滅: 50、メイン・サブ同時点灯: 6
- ブースト機能…点灯中スイッチを押し続けることで、最大級の明るさを発揮するブーストモードに切替わります。
- スマートスイッチ機能…ご利用の明るさで一定時間使用後(約2秒)、もう一度スイッチを押すと直ぐに「OFF」になります。
- ヘルメットクリップ付

2本セット
・ゴムバンド
・布バンド



製品比較 Comparison chart

品番	EA758RX-15S	EA758RX-7C	EA758RX-4C	EA758RX-10B	EA758RW-38
明るさ(ルーメン)	強: 500	強: 510	強: 255	強: 500	強: 400/ブースト: 720
電池寿命	強: 約 6.5 時間	強: 約 9 時間	強: 約 10 時間	強: 約 10 時間	強: 約 10 時間
照射距離	61m	43m	59m	37m	260m
照射タイプ / 点滅機能	広角ワイド / 点滅 ×	広角ワイド / 点滅 ×	スポット・ワイド / 点滅○	ツインビーム / 点滅 ×	ツインビーム / 点滅○
電源	充電式 [USB ケーブル]	単3×3本 (別売)	単3×3本 (別売)	単3×3本 (別売)	単3×3本

プロユースモデル

無段階調光

高輝度&照射範囲切替可能

1100^{ルーメン}

防塵防水
IP 43

充電式



照射 スポット 照射 ワイド

[充電式]LEDフラッシュライト

品番 EA758RT-10

価格 7,980 円 (税抜)

- サイズ…Φ26×127(H)mm
- 重量…125g(電池含)
- 明るさ…強：1100ルーメン、中：270ルーメン、弱：120ルーメン
- 電池寿命…強：約3.5時間、中：約10時間、弱：約24時間
- 使用電池…リチウムイオン電池(本体内置)
- 素材…アルミ合金 ●防塵・防水性能…IP43
- 照射距離…200m(強) ●クリップ付
- 強力な明るさと照射距離を併せ持つ充電式プロ用ライト
- コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適



スポット照射

ワイド照射

片手でスポット・ワイドの切替が可能

高輝度・防塵・防水

2段階調光

高輝度&シンプルで使いやすい

750^{ルーメン}

防塵防水
IP 66



照射 ノーマル

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-12

価格 4,430 円 (税抜)

- サイズ…Φ57.5×256(H)mm
- 重量…325g(本体のみ)
- 明るさ…強：750ルーメン、弱：125ルーメン
- 電池寿命…強：約15時間、弱：約100時間
- 照射距離…約150m(強)
- 使用電池…単1×2本(別売)
- 材質…アルミ合金
- 照射タイプ…ノーマルビーム(固定)
- 防塵防水性能…IP66
- パワーインジケータ付(15%以下になると緑→赤になります)



ノーマル照射

コンパクトモデル

コンパクトで使いやすいベーシックモデル

<共通仕様> ●材質…アルミ合金 ●照射タイプ…集光(固定) ●防塵防水性能…IP66

50^{ルーメン}

防塵防水
IP 66



照射 ノーマル

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-51

価格 830 円 (税抜)

- サイズ…Φ27.5×97(H)mm ●重量…48g(本体のみ)
- 明るさ…50ルーメン ●電池寿命…約17時間
- 照射距離…約40m ●使用電池…単3×1本(別売)
- 材質…アルミ合金 ●クリップ付

500^{ルーメン}

防塵防水
IP 66



照射 ノーマル

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-53

価格 2,150 円 (税抜)

- サイズ…Φ44×140(H)mm ●重量…191g(本体のみ)
- 明るさ…強：500ルーメン、弱：250ルーメン
- 電池寿命…強：約5時間、弱：約15時間
- 照射距離…約172m(強) ●使用電池…単3×3本(別売)
- 材質…アルミ合金

80^{ルーメン}

防塵防水
IP 66



照射 ノーマル

LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-62

価格 910 円 (税抜)

- サイズ…Φ16.2×135(H)mm
- 重量…27g(本体のみ) ●明るさ…80ルーメン
- 電池寿命…約10時間 ●照射距離…約105m
- 使用電池…単4×2本(別売)
- 材質…アルミ合金 ●クリップ付

製品比較 Comparison chart

品番	EA758RT-10	EA758RS-12	EA758RS-51	EA758RS-53	EA758RS-62
明るさ(ルーメン)	強：1100	強：750	50	強：500	80
電池寿命	強：約3.5時間	強：約15時間	約17時間	強：約15時間	約10時間
照射距離	200m	150m	40m	172m	105m
照射タイプ/点滅機能	スポット・ワイド / 点滅×	ノーマル / 点滅×	ノーマル / 点滅×	ノーマル / 点滅×	ノーマル / 点滅×
電源	充電式[USBタイプC]	単1×2本(別売)	単3×1本(別売)	単3×3本(別売)	単4×2本(別売)

品番	EA758RP-5	EA758RK-91	EA758RM-81	EA758RE-4SA/-4RA
明るさ(ルーメン)	白色：150	強：500	強：500	強：200
電池寿命	白色：約4.5時間	強：約7時間	強：約3時間	強：約8時間
照射距離	160m	—	200m	150m
照射タイプ/点滅機能	ノーマル / 点滅×	ノーマル / 点滅×	ノーマル / 点滅○	ノーマル / 点滅○
電源	単4×3本(別売)	単3×3本(別売)	CR123A×2本(別売)	単3×2本(別売)

3色切替

誘導灯に最適

150
ルーメン
防水防塵
IP 64

照射 ノーマル



LEDフラッシュライト

品番 EA758RP-5
価格 4,230円 (税抜)

- サイズ…φ36.5×149mm
- 重量…105g ●材質…アルミ合金
- 使用電池…単4×3本 (別売)
- 明るさ(ルーメン)…白: 150、緑: 75、赤: 15
- 電池寿命(時間)…白: 4.5、緑: 4.5、赤: 10
- 照射距離…約160m
- 「白・緑・赤」の3色切替 ●ストラップ付



防水

水深2mまで対応

500
ルーメン
防水仕様
IPX 8

照射 ノーマル



防水 LEDライト

品番 EA758RM-81
価格 2,420円 (税抜)

- サイズ…φ50×160mm
- 重量…220g
- 材質…アルミ、ステンレス鋼
- 使用電池…CR123A×2本 (別売)
- 明るさ(ルーメン)…強: 500、中: 250、弱: 125
- 電池寿命(時間)…強: 3、中: 6、弱: 点滅・SOS: 28
- 照射距離…約200m
- 水深2m防水仕様 (IPX8) ●SOS点滅機能付き
- ホルスター・ストラップ付

2WAY

自立式&ヘッド角度調節

500
ルーメン
防水防塵
IP 66

照射 ノーマル



LEDフラッシュライト

品番 EA758RK-91
価格 1,950円 (税抜)

- サイズ…φ59×206mm ●重量…203g
- 防水性能…IP66 ●使用電池…単3×3本 (別売)
- 明るさ(ルーメン)…強: 500、中: 250、弱: 25
- 電池寿命(時間)…強: 7、中: 14、弱: 70
- 首が3段階(0°・45°・90°)に折れ曲がるのでワークライトのような使い方も可能



自立式でヘッド角度が調整でき、投光器のような使い方も可能

コンパクト

コンパクトで高輝度

200
ルーメン
照射 ノーマル



LEDフラッシュライト

シルバー 品番 EA758RE-4SA
レッド 品番 EA758RE-4RA
価格 3,300円 (税抜)

- <共通仕様>
サイズ…φ21.5×159mm
重量…124.1g(電池含) ●材質…アルミ
●使用電池…単3×2本 (別売)
●明るさ(ルーメン)…強: 200、弱: 14、点滅: 200
●電池寿命(時間)…強: 8、弱: 100、点滅: 12
●照射距離…約150m (強)
●ボディは硬質アルマイト処理で傷に強く高耐久
●クリップ付

ツインビーム LEDフラッシュライト

正面と足元を同時に照らす



品番 EA758RX-41
価格 3,200円 (税抜)

- 明るさ…強: 300ルーメン、中: 150ルーメン、弱: 30ルーメン、サブ: 30ルーメン
- 電池寿命…強: 11時間、中: 50時間、弱: 100時間
- 照射距離…400m

300
ルーメン



品番 EA758RX-51
価格 3,800円 (税抜)

- 明るさ…強: 800ルーメン、中: 400ルーメン、弱: 80ルーメン、サブ: 30ルーメン
- 電池寿命…強: 8時間、中: 40時間、弱: 90時間
- 照射距離…456m

高輝度
800
ルーメン



暗くてもわかる！
蓄光スイッチ



カメラ用三脚に取付可能



立てても使える

防水防塵
IP 65

ツイン
ビーム
ノーマル
ワイド

- <共通仕様>
●サイズ…φ105×210.5mm ●重量…420g
●材質…樹脂 ●防水性能…IP65
●使用電池…単1×4本 (別売)
●ショルダーベルト付

MAX 700ルーメン

ヘッド部 360°回転



700 ルーメン **充電式**

[充電式] LED 作業灯

品番 **EA758C-108BB**

価格 **9,480円** (税抜)

- サイズ…45 (W) × 62 (D) × 320 (H) mm
- 重量…330g
- 明るさ…(正面) 強: 700 ルーメン、弱: 350 ルーメン (ヘッド) 35 ルーメン
- 充電時間…4 時間
- 使用電池…リチウムイオン電池 (本体内部蔵)
- 収納式フック、背面マグネット付
- コンパクトに折りたためます
- 光源…正面 SMD1 灯、ヘッド SMD5 灯
- 付属品…USB ケーブル、AC アダプター



ヘッド部
360° 回転

13 段階
角度調整機能



収納式フック付

MAX 650ルーメン

無段階調光

メインライトとトップライトを搭載



メイン 広範囲を均一に照射

トップ 狭い隙間の照射に便利

650 ルーメン **充電式**

防塵防水
IP 54

[充電式] LED 作業灯

品番 **EA758C-110**

価格 **4,500円** (税抜)

- サイズ…32 (W) × 60 (D) × 185 (H) mm
- 重量…157g
- 調光スイッチ (＋) を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
- 明るさ…(メイン) 6 ~ 650 ルーメン、(トップ) 3 ~ 280 ルーメン
- 充電時間…5 時間
- 使用電池…リチウムイオン電池 (USB ケーブル付)
- 光源…メイン: COB LED、トップ: LED
- 防水性能…IP54
- 背面 (クリップ部) と底面にマグネット付



背面・底面
マグネット付



収納式
フック付

強力 3000ルーメン LED 投光器



全光束
3000 ルーメン

防塵防水
IP 67



LED 作業灯

品番 **EA814RE-30**

価格 **13,300円** (税抜)


- 電源…AC100V (50/60Hz)
- 防水性能…IP67
- 明るさ…3000 ルーメン
- 電球…LED 球
- 電線仕様…VCTF0.75m n1 × 2 心
- 電球…30W
- コード長…5m
- サイズ…240 (W) × 90 (D) × 240 (H) mm
- 重量…2kg
- 角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。



角度調整可能

全光束
3000 ルーメン

全光束
3000 ルーメン
× 2 灯

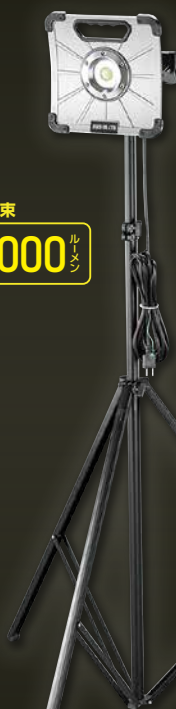

LED 作業灯 × 1 灯

品番 **EA814RE-230**

価格 **23,500円** (税抜)

LED 作業灯 × 2 灯

品番 **EA814RE-330**

価格 **39,000円** (税抜)

< スタンド共通仕様 > ●伸縮サイズ…1130 ~ 2100 (H) mm ●重量…1.6kg



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

X / YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

