



WEICON TOOLS®

ワイヤー・ケーブルストリッパー

WEICON TOOLS のストリッパーは正確かつ安全で、素早い作業ができるよう開発されました。プロユースだけでなく、DIY などでも使われています。

ガンタイプ ワイヤーストリッパー

Wire Stripper

線径による刃先の調整は不要

カッター付

ワイヤーストリッパー

品番 EA580F

価格 4,180 円 (税抜)

能力 [ワイヤー]	0.2 ~ 6.0 mm
カッター能力	φ 2.0mm
全長	175mm



替刃 2枚入 品番 EA580F-1
価格 1,280 円 (税抜)

ケーブルとワイヤーの被覆むきが可能な兼用タイプ

カッター付

貫通タイプ

ワイヤーストリッパー

品番 EA580FS

価格 10,600 円 (税抜)

能力	軟ワイヤー 0.5 ~ 16.0 mm 硬ワイヤー 0.5 ~ 10 mm ケーブル 0.6 ~ 8.2mm	カッター能力 φ 3.0mm 全長 175mm
----	--	----------------------------



替刃 2枚入 品番 EA580FS-1
価格 2,230 円 (税抜)

平形ケーブルのシース (外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能

カッター付

貫通タイプ

ワイヤーストリッパー

品番 EA580FR

価格 10,600 円 (税抜)

能力	ワイヤー 1.5 ~ 4.0 mm ケーブル φ 0.75 ~ 4 mm	カッター能力 φ 3.0mm 全長 170mm
----	---	----------------------------



替刃 2枚入 品番 EA580FR-1
価格 2,230 円 (税抜)

ワイヤーストリッパー

品番 EA580FV

価格 4,470 円 (税抜)

能力 [ワイヤー]	0.2 ~ 6.0 mm
全長	165mm

替刃 2枚入 品番 EA580F-1
価格 1,280 円 (税抜)



1000V 絶縁

ストリッパーセット



品番 EA580WE-100A
価格 13,600 円 (税抜)

<セット内容>

ケーブルストリッパー [2 種]

ケーブル	φ 4 ~ 28mm
ケーブル	φ 6 ~ 13mm

同軸ケーブルストリッパー

同軸	φ 4.8 ~ 7.5mm
----	---------------

ワイヤーストリッパー

ワイヤー	0.2 ~ 6.0 mm
------	--------------

樹脂ケース付き!



カッター付

品番 EA580WG

価格 4,510 円 (税抜)

能力	ワイヤー 0.5 ~ 6.0 mm ケーブル φ 8 ~ 13mm	カッター能力 φ 2.6mm 以下 全長 151mm
----	--------------------------------------	-------------------------------

●ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ



カッター付

自動調節

品番 EA580WB

価格 3,360 円 (税抜)

能力	ワイヤー 0.5 ~ 6.0 mm	カッター能力 6.0 mm 全長 160mm
----	-------------------	---------------------------

●ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整



カッター付

自動調節

圧着付

品番 EA580WC

価格 9,040 円 (税抜)

能力	ワイヤー 0.5 ~ 6.0 mm	カッター能力 φ 3.0mm (銅・アルミ) 全長 160mm
----	-------------------	------------------------------------

●ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整
●フェール端子用簡易圧着付 (0.5 ~ 2.5 mm · 4.0 ~ 6.0 mm)
●被覆長さ調整可能 (8 ~ 20mm)



精密: 光ファイバー用

品番 EA580WJ-3

価格 8,320 円 (税抜)

能力	φ 0.2 ~ 0.25mm
皮むき長さ	5 ~ 45mm
全長	112mm

●光ファイバーの一次被覆の除去用
※光ファイバー二次コーティング



精密用

品番 EA580WJ-1

価格 5,470 円 (税抜)

能力	φ 0.12 ~ 0.8mm
皮むき長さ	5 ~ 45mm
全長	112mm

●細径電線の被覆むきが簡単にできます。
●AWG36-20



精密用


品番 EA580WJ-2

価格 6,430 円 (税抜)

能力	φ 0.12 ~ 0.8mm
皮むき長さ	5 ~ 45mm
全長	112mm

●細径電線の被覆むきが簡単にできます。
●AWG36-20 ●DIN EN 61340-5-1 準拠



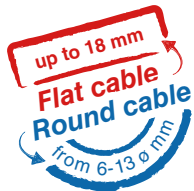

new

【平・丸ケーブル兼用】 ワイヤー・ケーブル ストリッパー

品番 **EA580WS**

価格 **6,630円** (税抜)

能力	
丸ケーブル	φ 6~13mm
平ケーブル	φ 6~20mm
ワイヤー (mm)	0.5、0.8、1.5、 2.5、4.0、6.0
(AWG: 20、18、15、13、11、10)	
全長	160mm



- 幅 18mm までの一般的な平形ケーブル用
- 直径 6 ~ 13mm の一般的な丸型ケーブル用
- ロック可能な調整ネジで、ブレードの深さは 0 ~ 3mm から快適に調整可能 (0.1mm ピッチで)
- 替刃は本体内に 1 枚内蔵しています (円形切断部)

丸ケーブル | Round cable



被覆はがし



円形および縦方向のカットが可能!




平ケーブル | Flat cable




被覆はがし



縦方向にカットが可能!

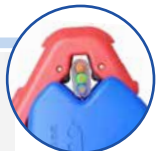

調整ネジで
刃の深さを
0.1mm単位で
調整可能

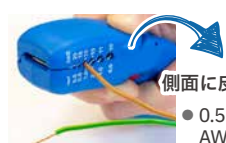

側面に皮むき機能付き
● 0.5 ~ 6mm まで
AWG: 20 ~ 10

ケーブルストリッパー

品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WE-15	φ 4~16mm	1,830円
EA580WE-28A	φ 8~28mm	1,830円
EA580WE-16A	替刃 (1枚)	485円

- 軽く扱いやすく、切れ味バツグン
- 全長...135mm
- 本体刃1枚付属



ケーブル・ワイヤーストリッパー

品番	能力	税抜価格
EA580WE-4	ケーブル: φ 4~28mm ワイヤー: 0.5~6.0mm	2,990円
EA580WE-4B	替刃	485円

- ★ ケーブルの切込深さは無段階調整可能 (~4.5mm)
- 全長...140mm
- ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ
- 縦割りができます。



ケーブルストリッパー

品番	能力	税抜価格
EA580WE-3	ケーブル: φ 4~28mm	2,370円
EA580WE-4B	替刃	485円

- フックナイフ付
- 全長...140mm



ケーブル・ワイヤーストリッパー

品番	能力	税抜価格
EA580W	ケーブル: φ 4~13mm ワイヤー: 0.5~16mm	3,590円

- ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ
- 全長...138mm
- 縦割りができます。



ケーブルストリッパー

品番	能力	税抜価格
EA580WE-1A	ケーブル: φ 4~28mm	2,160円
EA580WE-16A	替刃 (横割用)	485円

- フックナイフ付
- 全長...175mm

ケーブル・ワイヤーストリッパー (自動調整)

品番	能力	税抜価格
EA580WA	ケーブル: φ 4~28mm ワイヤー: 0.5~6.0mm	7,220円
EA580WA-1	替刃	1,200円

- ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整
- ワイヤーとケーブルの被覆はがしに対応したマルチタイプ
- 縦割りができます。
- ★ ケーブルの切込深さはマイナスドライバーなどで無段階調整可能 (~4.5mm)
- 被覆長さ調整可能 (8~20mm)



ケーブルストリッパー

品番	能力	税抜価格
EA580WR	ケーブル: φ 4.5~29mm	17,000円
EA580WR-1	替刃	7,080円

- ラウンド、スパイラル、縦方向の切断が可能
- 全長...140mm
- 切り込み深さ...0~3mm (調整可)



ケーブルストリッパー

品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WL	φ 25mm以上	37,300円
EA580WL-1	替刃 (1枚)	12,000円

- 縦割、横割が送り機構により楽に行えます
- 全長...210mm
- 切り込み深さ...0~5mm (調整可)
- 端だけでなく、中間部分の被覆も外すことができます。
- 低温 (-10℃) でも作業が簡単
- 樹脂ケース付



絶縁電工ナイフ (ケーブル用)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA640G-2	195	30	9,600円

- 特殊な靴べら型のブレードチップは多層のケーブルをはがす時に芯を傷つけません
- 1000V絶縁
- キャップ付



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

