

現場用

現場で大活躍間違いなし!

保冷グッズ特集



空調服の中や安全ベストの下に!
保冷剤でひ～んやり!



反射テープ付

通気性の良い
メッシュ素材

BACK



面ファスナーで
調整可能

ワンタッチ
バックルベルト

FRONT

アイスベスト

品番 EA915EM-71

価格 2,950円(税抜)

- サイズ…着丈:約39cm、裾幅:約72cm、胸囲:80~110cm、背中部分幅:約25cm
- 材質…メッシュ素材 ●保冷剤3個付属
- 工事現場での作業や、農作業、ツーリング、ガーデニング、山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方に

替保冷剤(3個)

品番 EA917H-21

価格 1,460円(税抜)

冷感腕カバー



おたふく手袋

品番	全長	カラー	税抜価格
EA915EM-131	420mm	ブラック	780円

メッシュタイプ

品番	全長	カラー	税抜価格
EA915EM-132	420mm	ブラックグレー	870円

- 材質…ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
- 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
- 吸汗速乾加工により、汗によるべたつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。

ヘルメット用クールフラップ



品番 EA915EM-175 税抜価格 965円

- 水の気化熱効果で涼感が得られるヘルメットやキャップ用の涼感フラップです。
- サイズ…140×220mm
- 材質…生地:ポリエステル 内部:OASIS SAF(高吸水シート)
- 水だけで繰り返し使用でき、首元をやさしく冷やします。
- ★着脱しやすいクリップ式なので、ヘルメットやキャップに簡単に装着できます。
- ヘルメットは別売です。

クールバンド(カモフラージュ)



品番 EA915EM-76 税抜価格 1,240円

- 高い冷却効果が得られます
- 保冷時間…5時間
- 材質…スパンデックス
- サイズ…47×850mm
- 抗菌処理済みで、カビの発生やイヤな臭いを防ぎます。

 
クールヘッドバンド



品番 EA915EM-86 税抜価格 990円


- 高い冷却効果が得られます
- 保冷時間…5時間
- 材質…スパンデックス
- サイズ…47×850mm
- 抗菌処理済みで、カビの発生やイヤな臭いを防ぎます。

パンチング瞬間冷却剤



品番	内容量	入数	税抜価格
EA917HB-21	265g	15個	3,500円
EA917HB-21B	265g	1個	240円


冷却シート

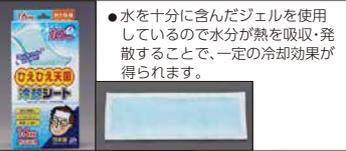

品番	サイズ	入数	税抜価格
EA917HC-1	50×130mm	16枚(2枚×8袋)	370円

- 水を十分に含んだジェルを使用しているため水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。
- 約10時間の間、冷却効果が持続します。
- 手軽にピタッと貼れて、ズレ落ちず貼り直しも可能です。


涼感スプレー(消臭タイプ)

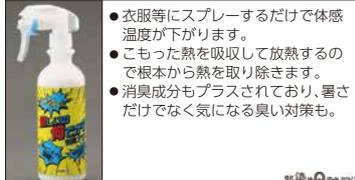

品番	内容量	税抜価格
EA920AV-53	280ml	1,610円

- 衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
- こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
- 消臭成分もプラスされており、暑さだけでなく気になる臭い対策も。
- ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。

涼感スプレー

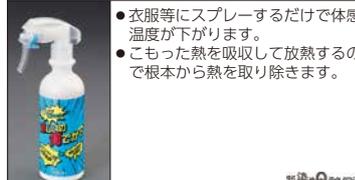

品番	内容量	税抜価格
EA920AV-52	300ml	1,610円

- 衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
- こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
- ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。

アイスベスト(ハニカムメッシュ)



- 前面・背面に2個ずつ保冷剤を入れて冷やせます。
- 材質…メッシュ:ポリエステル
- 保冷時間…約3~4時間
- 空調ウェアと一緒に使用するとさらに快適に

品番	サイズ	着丈	税抜価格
EA915EM-191	M	53cm	4,630円
EA915EM-192	L	54cm	4,630円
EA915EM-193	LL	57cm	4,630円
EA915EM-194	3L	57cm	4,630円
EA917H-22	替保冷剤(4個)		1,950円

アイスベスト



品番	名称	税抜価格
EA915EM-121	本体	7,000円
EA917H-26	替保冷剤(1個)	1,000円

- 両脇・背面の3ヶ所を保冷剤で冷やします。
- 材質…ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム
- 保冷時間…4時間
- ベストがしっかりと身体にフィットし、動きやすい構造です。
- 服の上から着用できます。
- EA926CC-31~33(腰用サポーター)と組み合わせて使用できます。
- 付属品…保冷剤3個

アイスベスト(防虫加工)



品番	名称	税抜価格
EA915EM-161	本体	5,080円
EA915EM-162	替保冷剤(4個)	1,500円

- 首・両脇・背中を冷やします。
- 草刈り・軽作業時の暑さ対策に
- 材質…ポリエステル
- 保冷時間…両脇・背中:2~3時間程度 首元:1~1時間半程度
- 肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。
- 保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。
- 付属品…保冷剤4個

保温・保冷库 [DC/AC]



- 電源… DC12Vまたは AC100V
- 電子冷却方式
- サイズ… 約350×400×465 (H) mm
- ドア開閉… 右開き
- 消費電力… DC12V:45W AC100V:55W

品番	容量	重量	税抜価格
EA763AP-124B	20ℓ	約8kg	49,300円

保温・保冷库 [DC/AC]



- 電源… DC12Vまたは AC100V

品番	容量	重量	税抜価格
EA763AP-123B	5.5ℓ	約2.8kg	21,400円

[OD色] クーラーボックス (積み重ね型)



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AS-12A	66ℓ	6.2kg	19,800円

クーラーボックス (強力保冷)

(アメリカ)



品番	容量	重量	税抜価格
EA505TD-6	25.5ℓ	8.2kg	26,900円

●設定温度…保冷:5~15℃、保温:55℃

●付属品…棚板、AC電源コード

●350mm圧26本まで収納可能

●気になる冷却ファンの音をおさえた静音設計。

●付属の棚板で取り付け高さを6段階で設定できます。

●普段はAC電源でお使い頂き、休日のレジャーでは車載の冷温ボックスとしてDC電源で使用できます。(DC電源コード別売)

●サイズ…約235×305×300 (H) mm

●ドア開閉…右開き

●消費電力…DC12V:42W、AC100V:55W

●設定温度…保冷(強):5℃、保冷(弱):7℃、保温:60℃

●付属品…トレイ、AC電源コード、DC電源コード

●500mlペットボトルを4本収納可能。

●材質…本体…ふた:ポリエチレン
密封材:ポリスチレン
ポリプロピレン
断熱材:ポリウレタン

★積み重ねがで、横並びにしても取手が邪魔しません。

●72時間持続保冷

●材質…ポリプロピレン
ポリウレタン

●優れた耐久性と防塵・防水性

●約5日間、氷が保管できます。

★ステンレス製ボトルオープナー・マグカップホルダーが本体と一体型

[カモフラージュ] 保冷バッグ

(アメリカ)



- 材質…ポリエステル (600デニール)
- 外出先でのランチやスナックに最適な断熱クーラーバッグ
- サイドにメッシュポケット付
- 調節可能なストラップ付

品番	容量 (ℓ)	サイズ (mm)	税抜価格
EA925MF-72	4.9	215×184×152	2,650円

リュック型保冷バッグ



品番	容量 (ℓ)	サイズ (mm)	税抜価格
EA917AH-15	28	340×230×450 (H)	5,200円

クーラーボックス



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AN-25	25ℓ	2.9kg	5,910円
EA917AN-35	35ℓ	3.8kg	7,720円
EA917AN-50	50ℓ	5kg	10,300円

[ステンレス製] ボトル



- 保温効力… -21A:53℃以上(24時間) -23A:56℃以上(24時間) -35:62℃以上(24時間)
- 保冷効力… -21A:77℃以上(6時間) -23A:79℃以上(6時間) -35:81℃以上(6時間)
- 保冷効力… -21A:8℃以下(6時間) -23A:35.7℃以下(6時間)

品番	容量	サイズ (mm)	税抜価格
EA763AZ-21A	1.3ℓ	130×115×240 (H)	4,470円
EA763AZ-23A	1.5ℓ	130×115×265 (H)	4,750円
EA763AZ-35	2.0ℓ	130×115×325 (H)	5,430円

[ステンレス製] マグボトル (ワンタッチ式)



- 保温効力… -161A~-162A:67℃以上(6時間) -163A~-164A:71℃以上(6時間)
- 保冷効力… -161A~-162A:9℃以下(6時間) -163A~-164A:8℃以下(6時間)
- ワンタッチタイプで片手でラクに開閉とロックができます。

品番	容量	サイズ (mm)	カラー	税抜価格
EA763AZ-161A	0.36ℓ	65×70×175	ネイビー	3,110円
EA763AZ-162A	0.36ℓ	65×70×175	ピンク	3,110円
EA763AZ-163A	0.48ℓ	65×70×220	ネイビー	3,390円
EA763AZ-164A	0.48ℓ	65×70×220	ピンク	3,390円

保冷バッグ



- 材質…ポリエステル、アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂
- ★ボックス型とトート型に変形できる2WAY仕様。

品番	容量 (ℓ)	サイズ (mm)	税抜価格
EA927AM-29	34	340×300×340 (H)	6,890円

ボトルホルダー (2WAY)



品番	適合容量 (ml)	サイズ (mm)	税抜価格
EA927LF-23	500	φ70×160 (H)	1,430円


アイシング用冷却材 (アイスバッテリー)



- 材質…水、塩化ナトリウム、ゲル化剤

品番	サイズ (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA917HE-1	155×105×25 (T)	185	2,310円

保冷剤

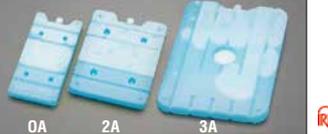

品番	サイズ (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA917H-0A	95×180×26 (T)	350	215円
EA917H-2A	150×180×28 (T)	500	280円
EA917H-3A	195×288×22 (T)	800	500円

[ステンレス製] クールボトル (ワンタッチ式)



- 保温効力…9度以下(6時間)
- 材質…本体:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン
- 重量…460g
- [真空二重構造]で温度を長時間キープできるワンタッチボトル
- 洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能
- 飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストップパ構造

品番	容量	サイズ (mm)	税抜価格
EA763AZ-112	1.0ℓ	φ84×280 (H)	3,300円

[ステンレス製] エアポット



- 保温効力… -42:70℃以上(10時間) -43:74℃以上(10時間)
- 保冷効力… 8℃以下(10時間)
- 重量…42:1.5kg、43:1.7kg
- Ag抗菌加工ハンドル
- ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力
- 転倒時はもちろん、傾斜時も漏れを最小限に抑える安全弁付

品番	型番	容量	サイズ (mm)	税抜価格
EA763AP-42	SR-CC2-NZ	2.2ℓ	230×175×285	8,930円
EA763AP-43	SR-CC3-NZ	3.0ℓ	230×175×325	9,470円

保冷剤



- 材質…水、吸水性樹脂、防腐剤
- 容器:ナイロン、ポリエチレン

品番	サイズ (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA917H-8	170×100×10 (T)	約150	950円
EA917H-9	210×110×17 (T)	約300	1,230円
EA917H-10	230×150×23 (T)	約500	1,720円

強力保冷剤 (スピード氷結)



- 材質…主成分:天然高分子(植物)
- 容器:ポリエチレン、ナイロン
- 魚も凍る表面温度-16℃のスピード氷結タイプ

品番	サイズ (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA917H-1A	195×137×28 (T)	約550	770円

保冷剤



●繰り返し使用できるソフトタイプの保冷剤です。

強力保冷剤 (スピード氷結)



●繰り返し使用できるソフトタイプの保冷剤です。

ESCO 株式会社エスコ
 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
 TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
 https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
 Twitter / YouTube
 フォロー・チャンネル登録はコチラ!