



GROZ

Engineering Tools

The satisfaction of all customers

【GROZ Engineering Tools】は約2600人の従業員を抱えるインド有数のモノづくりメーカーです。
20000点以上の幅広い商品展開と、不良発生率0.2%以下というクオリティの高さから世界中のプロユーザーに愛用されています。

2,000
ルーメン

LED



270°角度調整、
180°回転可能



折りたたみ時

【充電式】 多方向型ライト

品番 EA758C-251

価格 15,900円 (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内置) ●充電時間…5 時間 ●重量…650g
- 全長…358mm (折りたたみ時: 210mm) ●付属品…Type-C 充電ケーブル ×1 本
- 360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。
- 底面に 360° 回転可能な収納式ナイロンフック付き ●底面マグネット付
- 三脚に取付可能 (ねじサイズ: M20)

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	2000	1.5
中	1200	3.5
弱	700	8.5

1,000
ルーメン

LED



360°回転の
吊下げフック付き



MAGNETIC BASE
180°回転スタンド



充電器背面に
マグネット付き

【充電式】 LED 作業灯

品番 EA758C-241

価格 21,700円 (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内置) ●充電時間…5 時間 ●重量…550g
- サイズ…59×41.5×230 (H) mm ●防水性能…IP65 ●付属品…USB ケーブル
- マグネット付き 180° 回転スタンド

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	1000	1.5
中	500	2.5
弱	250	5
先端	120	8

LED Lights

LED 作業灯

1,000
ルーメン

LED



デュアルヘッドライト



ライトの上部先端に
マグネット付き

【充電式】 フレキシブルライト

品番 EA758C-236

価格 12,200円 (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内置) ●充電時間…4 時間
- サイズ…44.5×65.5×423 (H) mm ●重量…320g
- ライトの上部先端にマグネットが付いている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。
- 【モード切替】1 回目: 前面ライト、2 回目: 後面ライト、3 回目: 両面ライト
- フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に 360° 回転して曲げることができます。

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
前面	500	2~16
後面	500	2~16
両面	1000	1~8

600
ルーメン

LED



360°回転の
吊下げフック付き



マグネット付き

【充電式】 フレキシブルライト

品番 EA758C-216

価格 15,200円 (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内置) ●充電時間…4 時間
- サイズ…40 (W) × 35 (D) × 390 (H) mm ●重量…450g
- 付属品…USB ケーブル
- マグネット装備により様々な現場で利用可能です。

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
メイン	600	1.5
先端	120	10



1,000
ルーメン
LED

【充電式】 マグネット付 LED 照明灯

品番 EA815LD-121

価格 10,200 円 (税抜)

明るさ	ルーメン	連続使用時間
強	1000lm	2 時間
弱	400lm	5 時間



強力マグネット付き



- 消費電力…10W ●全長…500mm
- 充電時間…4.5 時間 ●防水性能…IP54
- 耐衝撃性、耐水性に優れています。
- 360° 回転フック付
- 両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。



【充電式】 LED ヘッドライト

品番 EA758RW-81

価格 4,450 円 (税抜)

明るさ	ルーメン	電池寿命
強(ワイド)	500lm	2 時間
弱(ワイド)	160lm	4 時間
強(スポット)	135lm	4 時間
UV	—	—



非接触センサー
スイッチ付

500
ルーメン
LED



- 使用電池…リチウムポリマー電池 (USB ケーブル付)
- サイズ…60 (W) × 20 (D) × 36 (H) mm
- 重量…80g ●防水性能…IP54
- フロント COBLED パネルは 230° をカバーできる超広視野ワイドビーム
- 耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
- 付属品…Type-C 充電ケーブル × 1 本

In-Vehicle Work Light

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に

車載用作業灯

< 共通仕様 >

- 防水・防塵【IP67】
- 電源仕様…ゴムケーブル

ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。



3,150
ルーメン
LED

品番 EA814BG-51

価格 12,400 円 (税抜)

サイズ	重量
158 × 75 × 95 (H) mm	1.17kg



- 電球…45W
- コード長…450mm
- 電源…DC9 ~ 32V
- 照明装置…LED 球 15 灯
- 取付ねじ径…M8

3,360
ルーメン
LED

品番 EA814BG-61

価格 10,600 円 (税抜)

サイズ	重量
108 × 72 × 138 (H) mm	0.86kg

- 電球…48W ●コード長…450mm
- 電源…DC9 ~ 32V ●照明装置…LED 球 16 灯
- 取付ねじ径…M10

2,250
ルーメン
LED

品番 EA814BG-41

価格 6,490 円 (税抜)

サイズ	重量
150 × 56 × 52.5 (H) mm	0.375kg

- 電球…30W ●コード長…200mm
- 電源…DC9 ~ 32V ●照明装置…LED 球 6 灯
- 取付ねじ径…M10



840
ルーメン
LED

品番 EA814BG-1

価格 5,120 円 (税抜)

サイズ	重量
80 × 82 × 75 (H) mm	0.5kg

- 電球…12W ●コード長…200mm
- 電源…DC10 ~ 30V ●照明装置…LED 球 4 灯
- 取付ねじ径…M8



5,040
ルーメン
LED

品番 EA814BG-121

価格 16,800 円 (税抜)

5,040
ルーメン
LED

品番 EA814BG-121

価格 16,800 円 (税抜)

サイズ	重量
357 × 85 × 115 (H) mm	1.1kg

- 電球…72W ●コード長…500mm
- 電源…DC10 ~ 30V ●照明装置…LED 球 24 灯
- 取付ねじ径…M8



8,400
ルーメン
LED

品番 EA814BG-141

価格 25,600 円 (税抜)

サイズ	重量
562 × 85 × 115 (H) mm	2.17kg

- 電球…120W ●コード長…500mm
- 電源…DC10 ~ 30V ●照明装置…LED 球 40 灯
- 取付ねじ径…M8



 
2,520
ルーメン
LED

品番 EA814BG-101

価格 10,500 円 (税抜)

サイズ	重量
204 × 85 × 115 (H) mm	1.1kg

- 電球…36W ●コード長…500mm
- 電源…DC10 ~ 30V ●照明装置…LED 球 12 灯
- 取付ねじ径…M8



Grease Gun

グリースガン



【エア式】 グリースガン

品番 **EA166DG-11**

価格 **8,460 円** (税抜)

- グリップを押すごとにグリースが出ます。

連続吐出タイプ

品番 **EA166DG-21**

価格 **11,600 円** (税抜)

- グリップを押している間グリースが
出続けます。

手の届きにくい場所に最適な片手操作
長時間使用しても快適



グリースガン (フレキシブルホース付)

品番 **EA991CD-101**

価格 **4,360 円** (税抜)

- 筒長…283mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 片手操作式グリースガン
- 巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
- ビニール製グリップ付き可動式ハンドル



< 共通仕様 > -11, -21

容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)
500	150	33

- 筒サイズ…285mm
- エア使用圧力…0.3 ~ 0.8MPa
- 吸水口…1/4" (F)
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0



容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	300	0.5

MAX10,000PSI の高出力
高圧、大量のグリース塗布に



グリースポンプ

品番 **EA991CD-31**

価格 **4,140 円** (税抜)

- 筒サイズ…285mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
- ハンドルの動きが制限される狭い場所での
グリス塗布に便利



容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	150	1.0

寒冷地域対応の全天候型



グリースガン (フレキシブルホース付)

品番 **EA991CD-111**

価格 **6,200 円** (税抜)

- 筒長…283mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- グリス注入口が大きく、充填量を確認しやすい。
- 巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
- 高耐久性 プランジヤースプリングにより、
グリースを圧縮し、エアボットをなくします。



容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	300	0.9

グリースポンプ



- ノズルねじサイズ…
M10×P1.0
- 筒長…273mm
- 頭部を半回転させる
ことで空気を抜くこと
ができます。

品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-11	500	150	1.0	2,920 円
フレキシブルホース付				
EA991CD-12	500	300	1.0	3,300 円

グリースポンプ




- ノズルねじサイズ…
M10×P1.0
- 筒長…273mm

品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-21	500	150	1.0	3,060 円
フレキシブルホース付				
EA991CD-22	500	300	1.0	3,430 円

- バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を
抜くことができます。

ミニグリースガン

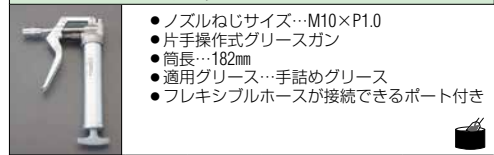

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 片手操作式グリースガン
- 筒長…182mm
- 適用グリース…手詰めグリース
- フレキシブルホースが接続できるポート付き

品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-201	120	100	0.4	2,440 円

Accessory

アクセサリ

グリースポンプ用フレキシブルホース



品番	全長	税抜価格
EA991CD-321	300mm	1,150 円
EA991CD-322	450mm	1,330 円
スプリングガード付		
EA991CD-326	300mm	995 円
EA991CD-327	450mm	1,170 円
スイベル付		
EA991CD-331	300mm	1,330 円
EA991CD-332	450mm	1,510 円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 手動式グリースガン専用


グリースポンプ用ノズル(ベントノズル)



品番	ノズル	全長	税抜価格
EA991CD-341	13°	150mm	245 円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 手動式グリースガン専用

 
グリースポンプ用ロックカプラー



品番	全長	税抜価格
EA991CD-301	93mm	3,990 円
EA991CD-302	143mm	6,110 円

- レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。
- 6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
- 使用圧力…550barまで
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0


グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)

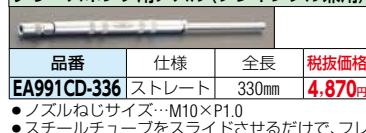

品番	仕様	全長	税抜価格
EA991CD-336	ストレート	330mm	4,870 円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能
- 手動&エア式グリースガン用

 
グリースポンプ用カプラー



品番 **EA991CD-306** 税抜価格 **410 円**

- 六角ナットで簡単に締め付け可能
- 手動式グリースガン専用
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0

 
グリースポンプ用エア抜きバルブ(オート)



- 接続ねじサイズ…M10×P1.0
- グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
- 自動式

品番 **EA991CD-346** 税抜価格 **280 円**

 
グリースポンプ用カプラー(スイベル付)



品番 **EA991CD-311** 税抜価格 **2,170 円**

- 360° 回転スイベル付
- 45° の位置でロックできます。
- 手動式グリースガン専用
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。

 
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター



品番 **EA991CD-316** 税抜価格 **1,220 円**

- ピンタイプ用
- 全長…42mm
- ねじサイズ…M10×P1.0
- 手動式グリースガン専用

 グリースポンプ用充鎮ニップル



品番 **EA991CD-351** 税抜価格 **220 円**

- ねじサイズ…M10×P1.0
- ボールチェックを内蔵しています。
- ※他メーカーのグリースガンには使用できません。

Precision Vises

Measuring Tools

精密バイス・測定工具

ドリルプレスバイス



- 薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-41	80	70	2.5	12,300円
EA525AW-42	100	92	3.3	15,400円
EA525AW-43	120	110	6.1	23,100円

- 金属のドリルやボール盤、木工用に
- 材質…鋳鉄製

ドリルプレスバイス



- 口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-31	75	70	2.7	13,600円
EA525AW-32	100	100	4.7	17,000円
EA525AW-33	125	125	11.5	25,900円

- バイスはボルトで固定できます。
- 材質…鋳鉄製

ドリルプレスバイス(クイックハンドル)



- ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返し作業状況で特に便利です。

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-51	150	169	11.5	41,100円

- スピンドルは反時計回り方向に作動します。
- 口金に水平、垂直のV溝付 ●材質…軟鋼

超精密バイス



- 材質…スチール
- 平行度・直角度…精度:0.008mm・0.012mm

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-1	73	108	3.4	30,900円

[3ウェイ]超精密バイス



- 0~90°傾斜できます。
- 360°回転ベース(目盛り付)
- 材質…工具鋼

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-11	50	50	3.5	51,400円
EA525AW-12	100	80	13.4	127,500円

セルフセンターリングバイス



- 360°回転ベース(目盛り付)
- 材質…工具鋼

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-21	100	100	14.3	74,000円
EA525AW-22	125	125	26	107,000円
EA525AW-23	150	150	36	135,700円

- 挟む物を自動的に中心に配置し、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。

Vブロック(角度調整付)



品番	適応パイプ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA719DB-41	φ4~40	0.45	18,100円
EA719DB-42	φ4~57	0.85	22,600円
EA719DB-43	φ4~57	1.25	27,100円

品番	サイズ(mm)
EA719DB-41	75×25×34(H)
EA719DB-42	95×30×50(H)
EA719DB-43	95×45×50(H)

- 材質…工具鋼
- 可変角度…60°(目盛り付) ●V溝角度…90°
- 角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。

[クランプ付]Vブロック



- 構成…Vブロック(2個)、クランプ(2個)(一対組合わせ)

品番	適応サイズ(mm)	サイズ(mm)	税抜価格
EA719DA-21	φ7~40	70(W)×60(D)×50(H)	30,300円

- 精度…平行度・直角度・平面度:0.01mm
- 重量…1.16kg×2個

デプスゲージ(アングルゲージ付)



品番	測定範囲	最小目盛	ベース幅	税抜価格
EA725F-41	0~150mm	0.5mm	100mm	990円

- 材質…スチール製(錆止め黒染め仕上げ)
- 角度…15°・30°・45°
- 深さと角度の両方を測定
- ローレットナットによって最終位置にロックできます。



アングルゲージ付

ディバイダー(スプリング付)



品番	測定範囲	税抜価格
EA725KG-11	75mm	825円
EA725KG-12	100mm	875円
EA725KG-13	150mm	1,160円
EA725KG-14	200mm	1,510円
EA725KG-15	250mm	1,990円
EA725KG-16	300mm	2,320円

- 材質…スチール
- スプリング付
- ★調整ナットで足の開閉を行います。

テーパゲージ



- 最小目盛…(表):0.1mm、(裏):0.005
- 材質…ステンレス
- 隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。

品番	測定範囲	税抜価格
EA725SG-10	(表):1~16mm (裏):1/8~9/8	1,070円

刻印セット



- 材質…高炭素鋼
- プラスチックケース入
- ※数字の6と9は共用です。

数字(0~9※):9本組				
品番	文字サイズ	全長	シャンクサイズ	税抜価格
EA591GA-2	2mm	66mm	6.3mm	775円
EA591GA-3	3mm	68mm	7.9mm	1,060円
EA591GA-4	4mm	68mm	7.9mm	1,130円
EA591GA-5	5mm	68mm	9.2mm	1,510円
EA591GA-6	6mm	68mm	10.9mm	1,930円
EA591GA-8	8mm	68mm	12.6mm	2,700円
EA591GA-10	10mm	85mm	15.5mm	2,950円
EA591GA-12	12mm	85mm	18mm	5,580円

プロトラクター



- 目盛…0~180°・180~0°
- 最小読取値…1°

品番	EA720WH-1	税抜価格
		1,230円

- 竿全長…200mm ●材質…ステンレス
- ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。

刻印セット



- 材質…高炭素鋼
- 2~8:プラスチックケース入
- 10~12:スチールケース入

英字(A~Z&):27本組				
品番	文字サイズ	全長	シャンクサイズ	税抜価格
EA591GB-2	2mm	65.8mm	6.3mm	2,330円
EA591GB-3	3mm	68mm	7.9mm	3,190円
EA591GB-4	4mm	68mm	7.9mm	3,390円
EA591GB-5	5mm	68mm	9.2mm	4,520円
EA591GB-6	6mm	68mm	10.9mm	5,780円
EA591GB-8	8mm	68mm	12.6mm	8,110円
EA591GB-10	10mm	85mm	15.5mm	8,840円
EA591GB-12	12mm	85mm	18mm	16,700円

ドラム缶用液面計



- 取付ねじ…3/4" NPT
- 全長…表示部:115mm、フロート:125mm
- 適用…オイル・軽油・水

品番	EA991JG-41	税抜価格
		5,540円

- 目盛表示…0・50・100・150・210(ℓ)
- 通常油や燃料に使うことが多いですが、水や冷却水を含む様々な液体に使用することができます。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

X/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

