




martor

セーフティカッター特集

martor | マーターは1940年に創立されドイツのゾーリンゲンで80年以上続く歴史あるカッターメーカーです。特に作業者の安全性を最大限に考慮したセーフティカッターは世界中で高い評価を得ています。

THE SAFER WAY TO CUT

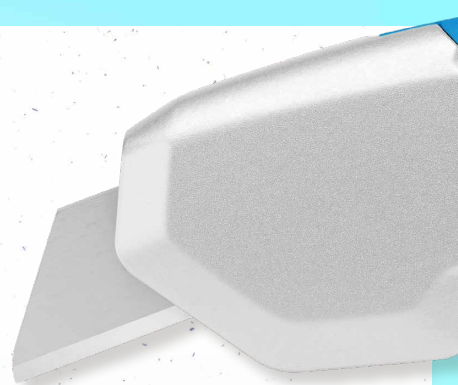

自動収納式


切断時に対象物から刃が離れると自動的に刃が収納される安全設計



刃が自動で収納



動画で詳しく

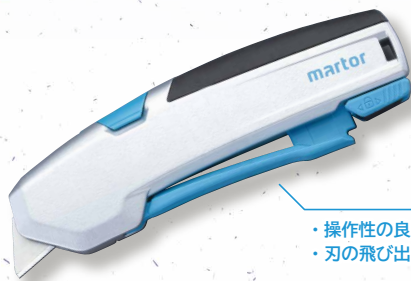

厚物切断可能



SECUPRO 625

- 操作性の良いレバー型ハンドル
- 刃の飛び出しもロック可能

SECUPRO MARTEGO

- 操作性の良いレバー型ハンドル
- 刃の飛び出しもロック可能
- バンドカット、テープカット、フィルムカットに



四角両刃仕様
1枚で4回使用可能

【自動収納式】 セーフティカッター

品番 EA589CT-6

価格 9,390 円 (税抜)

- 刃長...55.5mm
- 刃幅...19mm
- 刃厚...0.63mm
- 全長...155mm
- 材質...刃: スチール、
本体: アルミニウム
- 切込み深さ...21mm
- 刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能

オプション

先角替刃 (10枚)

品番 EA589CT-24

価格 1,430 円 (税抜)

ステンレス先鋭替刃 (10枚)

品番 EA589CT-23

価格 2,180 円 (税抜)

【自動収納式】 セーフティカッター

品番 EA589CT-1

価格 7,400 円 (税抜)

- 刃長...26mm
- 刃幅...18mm
- 刃厚...0.4mm
- 全長...157mm
- 材質...刃: スチール、
本体: アルミ・プラスチック
- 切込み深さ...9mm

オプション

角替刃 (10枚)

品番 EA589CT-2

価格 1,190 円 (税抜)

セラミック角替刃 (2枚)

品番 EA589CT-4

価格 2,890 円 (税抜)

SECUPRO MEGASAFE

セーフティカッター (自動収納式)



左・右利き兼用

- 切込み深さ...17mm

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-51	55.5mm	19mm	0.63mm	4,480円
EA589CT-24	先角替刃 (10枚)			1,430円
オプション替刃				
EA589CT-21	先鋭仕様 (10枚)			1,370円
EA589CT-22	フック仕様 (10枚)			1,560円
EA589CT-27	セラミック先角替刃 (2枚)			3,430円

- アルミボディで頑丈です。
- 全長...153mm
- 材質...刃: スチール
本体: アルミニウム



SECUPRO MAXISAFE

セーフティカッター (自動収納式)



左・右利き兼用

- 切込み深さ...16mm

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-52	55.5mm	19mm	0.63mm	3,460円
EA589CT-24	先角替刃 (10枚)			1,430円
オプション替刃				
EA589CT-21	先鋭仕様替刃 (10枚)			1,370円
EA589CT-22	フック仕様替刃 (10枚)			1,560円
EA589CT-27	セラミック先角替刃 (2枚)			3,430円

- 両サイドとカッター上部の3方向から刃をスライドすることが可能なので、様々な角度で切断作業が行えます
- 全長...148mm
- 材質...本体: ガラス繊維強化プラスチック
刃: スチール



SECUPRO MERAK

セーフティカッター (自動収納式/軽量)



左・右利き兼用

- 切込み深さ...9mm

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-5	26mm	18.5mm	0.4mm	4,320円
EA589CT-2	先角替刃 (10枚)			1,190円
オプション替刃				
EA589CT-4	セラミック角替刃 (2枚)			2,890円


●疲れにくい軽量タイプ

- 疲れにくい軽量タイプ
- 全長...140mm
- 材質...刃: スチール
本体: プラスチック



スプリング式

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を放すと収納されます

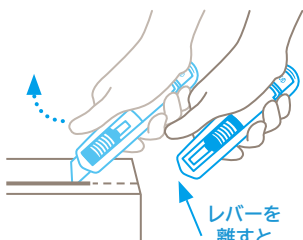

レバーを離すと刃が収納

SECUNORM 500

セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-9	50mm	19mm	0.63mm	3,520 円
EA589CT-25	先丸替刃 (10枚)			1,500 円
EA589CT-28	セラミック先丸替刃 (2枚)			1,960 円

- 全長...143mm
- 材質...刃: スチール、
本体: アルミニウム
- 切込み深さ...17mm
- 刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。

SECUNORM 500

セーフティカッター (スプリング式/短刃)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-10	50.1mm	19mm	0.63mm	3,520円
EA589CT-25	先丸替刃 (10枚)			1,500円
オプション				

- 全長...143mm
- 材質...刃: スチール、
本体: アルミニウム
- 切込み深さ...5mm
- ★5mmだけ出る先刃で中の商品を傷つけないことができます。



SECUNORM 300

セーフティカッター (スプリング式/軽量)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-14	50.1mm	19mm	0.63mm	2,530円
EA589CT-25	先丸替刃 (10枚)			1,500円
オプション				

- 疲れにくい軽量タイプ
- 全長...143mm
- 材質...本体: ガラス繊維強化プラスチック
刃: スチール
- 切込み深さ...17mm



SECUNORM PROF 125MDP

【金属探知型】セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-18	60mm	19mm	0.6mm	4,250 円
EA589CT-23	先鋭替刃 (10枚)			2,180 円

- アルミボディと金属探知可能なプラスチックでできています
- 全長...143mm
- 切込み深さ...21mm
- 材質...刃: ステンレス、本体: アルミニウム
- ステンレス刃で錆びにくく、刃の交換も簡単です。

SECUNORM HANDY MDP

【金属探知型】セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-19	39mm	18.4mm	0.3mm	955 円
EA589CW-13	角替刃 (10枚)			1,310 円

- 金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます
- 全長...100mm
- 切込み深さ...8.5mm
- 材質...刃: ステンレス鋼、本体: ステンレススチール
- ポケットに入るコンパクトサイズ

SECUNORM 525

【厚物用】セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-58	60mm	19mm	0.63mm	3,800 円
EA589CT-21	替刃 (10枚)			1,370 円

- 全長...143mm
- 材質...本体: アルミニウム、刃: スチール
- スライダーに溝が付けられており、大きく目に設計されているので、手袋をしていても快適に作業ができます。
- 大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。

SECUNORM 380

【ロング】セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-16	109.5mm	17.9mm	0.5mm	4,290 円
適合替刃				
EA589CA-3	替刃 (10枚)			375 円
EA589CA-4	替刃 (50枚)			1,680 円
EA589CA-5	替刃 (300枚)			10,100 円

- 全長...170mm
- 切込み深さ...73mm
- 材質...刃: スチール 本体: ポリカーボネート
- 飛び出しロック機能付

シートカッター

シートカッター



引き切りタイプ

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-21	43mm	22mm	0.4mm	6,360円

押し切りタイプ

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-22	43mm	22mm	0.4mm	6,360円
EA589CW-31	替刃 (10枚)			1,920円

左・右利き兼用

- 指先保護と、切断時のシートめくれを防ぐ刃先カバー付
- 全長…110mm ●切込み深さ…7.5mm
- 材質…刃: スチール、本体: プラスチック
- ビニールシート、発泡素材の切断などに最適です。
- テフロンコーティングされた底部金属ベースにより、作業がスムーズに行えます。

シートカッター



左・右利き兼用

- 刃はカバーされており、直接触れることはありません

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-26	43mm	22mm	0.2mm	1,560円
EA589CS-31	替刃 (10枚)			850円

オプション替刃

品番	刃厚	税抜価格
EA589CS-33	0.1mm (10枚)	595円
EA589CS-42	先丸替刃 (10枚)	760円

- 全長…100mm
- 切込み深さ…1.9mm
- 材質…刃: スチール
本体: プラスチック

シートカッター



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-30	43mm	22mm	0.2mm	2,930円
EA589CS-31	替刃 (10枚)			850円

- 全長…115mm ●切込み深さ…2~10mm
- 材質…刃: スチール、本体: プラスチック
- 紙、ビニールシート、発泡素材用カッター
- アジャスターによって10mmまで切断面の刃幅調整ができます。

シートカッター



左・右利き兼用

- 平らな紙やプラスチックフィルムなどの切断に適しています

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-40	43.4mm	22mm	0.2mm	1,330円
EA589CS-42	替刃 (10枚)			760円

オプション替刃

品番	刃厚	税抜価格
EA589CS-41	0.1mm厚替刃 (10枚)	340円

- 全長…88mm
- 材質…刃: スチール
本体: プラスチック
- 親指でブレードチェンジャーを押上げるだけで、ブレードを交換することができます。

[金属探知型] シートカッター



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-35A	28mm	7mm	0.27mm	685円

- 金属探知プラスチック使用
- 全長…75mm ●シート厚切断能力…3mm
- 材質…刃: ステンレス
本体: 金属探知プラスチック
- 金属探知ができる材質のため食品工場等の厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。
- 刃はカバーされているので直接指に当たりません。

シートカッター



左・右利き兼用

- 刃はカバーされており、直接触れることはありません

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-36	23mm	7mm	0.3mm	580円



- 全長…76.1mm
- シート厚切断能力…3mm
- 材質…刃: スチール
本体: プラスチック
- 細身のデザインで狭い場所でも使用できます。
- 使い切りタイプ ●ひも穴付

シートカッター



左・右利き兼用

- ナイフのノーズの先端は丸く加工されており、引っ掛かりを防止します

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-38	26mm	7mm	0.3mm	580円



- 全長…76mm
- シート厚切断能力…2.7mm
- 材質…刃: スチール
本体: プラスチック
- 使い切りタイプ ●ひも穴付

シートカッター



左・右利き兼用

- 防錆仕様

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-37	約11mm	4mm	0.3mm	1,200円



- 全長…71.3mm
- シート厚切断能力…2.25mm
- 材質…刃: ステンレス
本体: プラスチック
- 使い切りタイプ ●ひも穴付
- ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど)

開梱用カッター

開梱用カッター(セーフティガード付)



11(5個)

品番	刃長 (mm)	刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	税抜価格
EA589CW-10	39	18.5	0.3	3,430円
EA589CW-11	専用レンチ (5個)			790円
EA589CW-12	替刃 (10枚)			985円

オプション替刃

品番	替刃 (10枚)	税抜価格
EA589CW-13	ステンレス替刃	1,310円

ガード付 段ボールカット バンドカット

- 全長…205mm
- 材質…刃: スチール、本体: プラスチック
- バンドカット、テープカット、フィルムカット等の開梱作業が1本でできます。
- クラフトテープの開封やペンキ缶のふたの開け等に便利な爪付
- ★安全ガード付で指が刃に近づきにくい構造になっています。
- 別売の専用レンチ (EA589CW-11) を使えば、替刃交換のロックが可能
- 食品工場等、厳重な管理を必要とする現場に最適です。

開梱用カッター



品番	刃長 (mm)	刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	税抜価格
EA589CW-40	38.9	25.8	0.3	3,080円
EA589CW-41	替刃 (10枚)			2,160円

★替刃は本体に収納可能です。

- 刃は両サイド仕様の為、1枚で2回使用可能です
- 全長…155mm
- 切込み深さ…6mm
- 材質…刃: スチール
本体: プラスチック
- バンドカット、テープカット、フィルムカット等の開梱作業が1本でできます。
- 替刃1枚付

開梱用カッター



品番	刃長 (mm)	刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	税抜価格
EA589CW-70	26	18.5	0.4	2,490円
EA589CW-71	替刃 (10枚)			1,850円

オプション替刃

品番	替刃 (10枚)	税抜価格
EA589CW-72	ステンレス替刃	1,460円

- 頭部に簡易カッター付で刃の深さを3.5mmと5mmに変更できます
- 全長…158mm
- 材質…刃: スチール
本体: ガラス繊維強化プラスチック
- 切込み深さ…4mm
- 刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。

開梱用カッター(金属探知反応)



品番	刃長 (mm)	刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	税抜価格
EA589CW-66	26	18.5	0.4	1,880円
EA589CW-72	ステンレス替刃 (10枚)			1,460円

- ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です
- 全長…158mm
- 材質…本体: 金属探知プラスチック
刃: ステンレス
- 切込み深さ…4mm ●ストラップ取付穴付
- バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。



スマホ専用サイトで操作もスムーズ!

ESCO 商品検索サイト

スマートフォンでも

商品検索 在庫確認 が見れる!

開梱用カッター



品番	刃長 (mm)	刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	税抜価格
EA589CW-2	35・6.2	16	0.29	840円

- 刃の側面を使い分ける事でカッター・スクレーパー・梱包テープカッターとして使用可能
- 全長…147mm ●切込み深さ…6.2mm
- 材質…刃: スチール
本体: プラスチック
- ★刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない為、安全にお使い頂けます。
- 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどの切断に。
- 使い切りタイプ

開梱用カッター(金属探知反応)



品番	刃長 (mm)	刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	税抜価格
EA589CW-60	28	4.7	0.5	1,100円

- 金属粉入りプラスチックボディなので金属として探知可能
- 全長…118mm
- 材質…本体: プラスチック
刃: ステンレススチール
- 3.2mmほどまでの厚みのものをカットできます。
- 替刃交換不要な使い切りタイプ

[セラミック] 開梱用小型カッター



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-60	26mm	18.5mm	0.5mm	2,930円
EA589CT-4	セラミック替刃 (2枚)			2,890円

- 全長…102mm ●切込み深さ…9mm
- 材質…刃: セラミック
本体: ステンレススチール
- ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター
- スプリング式