

熱中症対策用品特集

2025年6月1日より労働安全衛生規則が改定されます

2025年6月1日より、熱中症のおそれのある作業、具体的には「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を対象として、企業における熱中症対策が義務化され、怠った場合は罰則の対象となります。

職場の安全対策の一環として必要な熱中症対策を必ず行いましょう！

リスクを感知して危険を通知！

繰り返し使える充電式



種類	温度	ライト色
異常 (高温)	38.5℃以上	3色点滅連続
熱中警戒	37.9～38.4℃	赤色点滅連続
熱中注意	37.4～37.8℃	黄色点滅9回 ↓「熱中注意」測定5回目以降↓ 黄色点滅連続
正常	35.8～37.3℃	緑色点滅3回
異常 (低温)	35.7℃以下	3色点滅3回

ワンシーズン使い切り



【充電式】熱中アラートバンド

品番 EA742MK-101A

価格 5,040円

- サイズ…25×10.5×43(H)mm ●重量…11g
- 材質…ABS、PC、シリコン ●IP67
- 連続使用時間…3.5～4日 ●充電時間…2時間
- 熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。
- 起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。

熱中対策ウォッチ (カナリア Plus)

品番 EA742MK-102

価格 10,700円

- サイズ…27×43×13(H)mm ●重量…20g
- 材質…ABS、シリコン ●IP67
- 暑熱下でのリスクをアラーム&バイブでお知らせ
- 身体の熱の産出と放出を検出する独自の技術「熱ごもりセンサー」搭載 (※特許取得済み技術)
- ワンシーズン(5か月)使い切りタイプで充電・通信不要


熱中症暑さ指数計



品番 EA742MK-15A 税抜価格 7,000円

- 測定範囲…暑さ指数(WBGT): 0.0～50.0℃
温度: 0.0～50.0℃
湿度: 10.0～95.0%RH
- 分解能…0.1℃/0.1%RH
- 測定精度…暑さ指数(WBGT): ±2.0℃(20.0～40.0℃)、±0.3℃(左記以外)
温度: ±0.6℃(20.0～40.0℃)、±1.0℃(左記以外)
湿度: ±5.0%RH(30.0～90.0%RH、±20～30℃)、±7.0%RH(上記以外)
- 電源…コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
- サイズ…本体: 60(W)×25(D)×122(H)mm、黒球: φ40mm
- 重量…70g
- 付属品…ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
- 設定した熱中症レベルに達するとブザー音やLED点滅でお知らせ
- 熱中症の注意レベルをバググラフで表示
- 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能

熱中症指数計

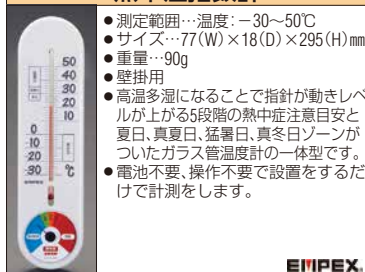

品番 EA742MK-81 税抜価格 1,690円

- 測定範囲…温度: -30～50℃
- サイズ…77(W)×18(D)×295(H)mm
- 重量…90g
- 壁掛け
- 高温多湿になることで指針が動きレベルが上がる5段階の熱中症注意目安と夏、真夏日、猛暑日、真冬日ゾーンがついたガラス管温度計の一体型です。
- 電池不要、操作不要で設置をするだけで計測します。

熱中症指数計



品番 EA742MK-38 税抜価格 1,600円

- 測定範囲…熱中症指数: 0～50℃、湿度: 0～50%RH
- 分解能…熱中症指数: 1℃、湿度: 0.1℃、湿度: 1%RH
- 測定精度…温度: ±1℃(10.0～39.9℃) ±2℃(0.0～9.9℃、40.0～50.0℃) 湿度: ±5%RH(30～69%RH) ±10%RH(20～29%RH、70～90%RH)
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…62(W)×40(D)×12.5(H)mm
- 重量…26g
- 熱中症指数のアラームをブザーでお知らせします
- ストラップ付


【携帯型】熱中症指数モニター



品番 EA742MK-2A 税抜価格 6,500円

- 測定範囲…WBGT: 0～60℃、気温(TA): 0～50℃、相対湿度(RH): 20～90%RH
- 分解能…0.1℃、1%RH
- 測定精度…気温(TA): ±1.0℃、相対湿度(RH): ±5%RH(30～69%RH)、±7%RH(その他の測定範囲)/25℃時
- WBGTアラーム設定範囲…20.0～60.0℃
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…37(W)×22(D)×174(H)mm
- 重量…65g ●ストラップ付
- ブザーでアラームをお知らせ
- 最高値、最低値メモリ、表示ホールド、オートパワーオフ機能(解除可能)付

熱中症指数計

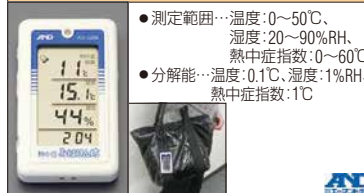

品番 EA742MK-40 税抜価格 3,400円

- 測定範囲…温度: 0～50℃、湿度: 20～90%RH、熱中症指数: 0～60℃
- 分解能…温度: 0.1℃、湿度: 1%RH、熱中症指数: 1℃
- 精度…温度: ±1℃(10～39.9℃)、±2℃(その他の範囲)、湿度: ±5%RH(30～69%RH)、±10%RH(その他の範囲)
- 熱中症指数アラーム設定範囲…21～60℃
- 機能…最高・最低値記録、タイマー、時計
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…47(W)×12.5(D)×82(H)mm
- 重量…40g(電池含む) ●付属品…ストラップ
- 熱中症指数のアラームをブザー音とLEDランプでお知らせ

熱中症指数計



品番 EA742MK-52 税抜価格 9,370円

- 測定範囲…温度: 0～45℃、湿度: 20～90%RH
- サイズ…φ300×40mm
- 重量…900g ●壁掛け
- 熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示

暑さ指数(WBGT)とは？

暑さ指数(WBGT: Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。
①湿度、②日射・放射、③気温の3つから算出され、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目しています。

WBGT値	危険 (31℃～)	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
	厳重警戒 (28℃～31℃)	外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
	警戒 (25℃～28℃)	運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。
	注意 (～25℃)	一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

ジャグ

- 材質…本体・ふた:ポリエチレン
密封材:PS/PP、断熱材:PU



ESCO

品番	容量 (L)	サイズ (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA917AB-18	18	φ333×450(H)	2.5	10,100円
EA917AB-23	23	φ333×549(H)	3.1	12,400円
EA917AB-118	交換用蛇口(白)			600円

- 室外作業の飲料水や手洗い用水に最適
- 飲み物を入れてやすい全開ふた仕様
- 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。

アイスバッグ

- 休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。



品番	内容量	税抜価格
EA917HE-21	400mL	700円
EA917HE-22	1100mL	800円
EA917HE-23	1900mL	900円

- 材質…キャップ:ポリスチレン・シリコンパッキン
注水口:ポリスチレン・アルミ
生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)


[キャスト付]クーラーボックス



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AJ-47	47L	4.6kg	19,300円

- 材質…本体:ポリエチレン
密封材:PS/PP、断熱材:PU
- キャスター、水抜き栓付

保冷剤

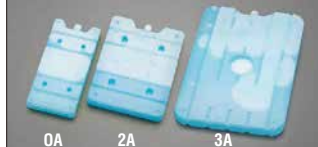

品番	サイズ (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA917H-0A	95×180×26(T)	350	240円
EA917H-2A	150×180×28(T)	500	285円
EA917H-3A	195×288×22(T)	800	460円

- 材質…水、吸水性樹脂、防漏剤
- 冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができま。

ヘルメット用アイスヘッドパッド



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA915EM-27	180×180	1,670円

- 材質…外側:TPU、内容物:PCM
- 酷暑の環境でも快適な冷感素材です。
- ヘルメットだけでなく、キャップへの取り付けも可能で様々な場面での野外作業の強い味方となります。
- 繰り返し利用いただけます。
- 22℃以下で自然凍結。

アイスベスト(反射テープ付)



品番	名称	税抜価格
EA915EM-71A	本体	1,960円
EA917H-21	替保冷剤(3個)	1,460円

- 両脇・背中・3ヶ所を保冷剤で冷やします。
- 材質…メッシュ素材
- 保冷時間…6時間
- 面ファスナーで調整可能、ワンタッチバックルベルトで簡単に着脱できます。
- 安全ベストの下や空調服の中にも着用可能。
- 背面に反射テープ付
- 付属品…保冷剤3個

ヘルメット用クールバンド



品番	税抜価格
EA915EM-91	830円

- ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
- 保冷時間…5時間
- サイズ…280×145mm
- 材質…マイクロファイバー
- 抗菌処理されておりカビの発生やイヤな臭いを防ぎます。

環境対策用品

(ドレンレス)スポットクーラー



- 冷房能力(50/60Hz)…2.3kW/2.7kW
- ドレンタンク容量…4L
- 新冷媒(R410A)採用
- ドレンレス構造でドレン水を蒸発させることにより面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です。

品番	電源	コード	首振り	消費電力(50/60Hz)	税抜価格
EA897TE-12A	100V	2m	有	925/880/1170W	97,600円

- サイズ…400(W)×430(D)×845(H)mm
- 重量…約37kg
- 風量調節可能(強・弱)
- 付属品…ドレンホース×1本
- 冷風ダクトが200°回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。

サーキュレーター(静音タイプ)



- サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm
- 重量…約3kg

品番	型番	羽根径	適応床面積	税抜価格
EA763FB-4B	PCF-HM23-B	23cm羽根	20畳	11,200円

- 消費電力(首振り固定時)…50Hz:20W/23W/26W(最大) 60Hz:21W/24W/26W(最大)
- 風量3段階切替
- 角度6段階調整
- 静音モード時の音は、35dB未満と静かなので、就寝時にもお使い頂けます。
- 扇風機よりもパワフル送風です。

工場扇(スタンドタイプ)



- お客様立品
- 電源…AC100V(50/60Hz共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約75°
- 俯仰角度…3段階調節
- 3段速調式(強・中・弱)
- サイズ…800×700×1120~1430(H)mm

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AS-1	435mm	約1.8m	18,600円

- 重量…5.0kg
- 付属品…前パネル
- ワンタッチで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。

[マイナスイオン]扇風機(リモコン付)



- サイズ…350(W)×350(D)×680~860(H)mm
- 重量…3.1kg
- 消費電力(50/60Hz)…37/43W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調整…左右:75°(自動)、上下:20°・16°(手動)
- 切タイマー…1・2・4時間
- リモコン付

品番	型番	羽根径	税抜価格
EA763F-53	LFA-306	30cm羽根	10,500円

- モード切替…連続運転・リズム・イオン
- LED消灯ボタン、マイナスイオン機能付
- 自然界よりはるかに多い1,000,000個/cmのマイナスイオン量

除湿機(コンプレッサー式)



- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…500/550W
- 騒音値…強:約51dB 弱:約47dB
- サイズ…390(W)×280(D)×600(H)mm
- 重量…16kg
- 除湿能力…50Hz:21L、60Hz:25L(1日あたり)
- 冷媒…R410A
- キャスター、切タイマー(1~24時間設定可能)付

品番	型番	税抜価格
EA763AY-83	DM-10	53,600円

- 適用床面積(50Hz) 木造:33㎡(20畳) プレハブ:51㎡(31畳) 鉄筋:67㎡(40畳)
- 適用床面積(60Hz) 木造:38㎡(23畳) プレハブ:57㎡(35畳) 鉄筋:75㎡(45畳)

- パワフル除湿でカラッと快適。
- ドレンホース付属で直接排水可能です

[DC12V]自動車用小型扇風機



- 電源…DC12V(シガーソケット)
- 最大消費電力(強/弱)…0.9A/0.7A
- 取付クリップ最大開口…約38mm
- サイズ…175(W)×210(D)×260(H)mm
- 重量…約800g
- コード長…3m

品番	羽根径	税抜価格
EA897A-12C	150mm	4,400円

- 左右首振り60°、前後左右の角度調整が可能

[AC100V/充電式]送風機



品番	ファン径	電源	税抜価格
EA897AH-1	255mm	AC100V	13,100円

品番	ファン径	電源	税抜価格
EA813HE-16	14.4V 6.0Ah	リチウムイオンバッテリー	21,700円
EA813HF-17B	18V 5.0Ah	リチウムイオンバッテリー	25,800円
EA813H-10B		充電器	18,700円

- 風速…2段階(強モード190弱モード160m/min)
- サイズ…370(W)×264(D)×620(H)mm
- 重量…3.0kg(本体のみ)
- 付属品…ACアダプタ
- 自動首振り機能搭載
- コンバクトに折り畳み可能
- バッテリー、充電器別売

[DC24V]自動車用扇風機



- 電源…DC24V(シガーソケット)
- 最大消費電力(強/弱)…0.5A/0.45A
- 取付クリップ最大開口…約38mm
- サイズ…225(W)×230(D)×285(H)mm
- 建機、重機に最適です。

品番	羽根径	税抜価格
EA897A-24A	200mm	5,280円



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

X/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

