

ESCO 便利カタログ®

 **STAHLWILLE** ®
スタビレー特集

2025 ESCO ORIGINAL CATALOG

.....

CONTENTS

P 01 トレー式工具セット

- W530mm size
- W350mm size
- W175mm size
- プラスチックトレイ

09 スパナ・レンチ

11 レンチ

12 ソケットレンチ

- 1/4" 差込角
- 3/8" 差込角
- 1/2" 差込角
- 3/4" 差込角
- 1" 差込角

21 トルクレンチ

- アジャスタブル型
- プリセット兼用
- デジタルトルクレンチ

**WEBサイトに
商品多数掲載中!**

冊子に掲載されていない
スタビレー製品700アイテム以上



エスコのキーワード検索サイト【SAKKEY】で、スタビレー製品をカンタン検索!

エスコ SAKKEY 検索

▶ STAHLWILLE

品質にこだわったドイツ屈指の「総合工具メーカー」創業から 160 年以上にわたり高品質な工具を作り続け、工場、自動車、航空機の分野で絶大な評価を得ているドイツの総合工具メーカーです。最高の品質を維持するため Made in Germany にこだわり、長年のノウハウ、最新の製造方法、最高級の素材により作られる工具は他社を寄せ付けぬ圧倒的な品質と精度を誇ります。

◀ スパナの特徴



I 型構造

スパナ中央部を削ぎ落し軽量化。指先にぴったりフィットし力が掛けやすい設計です。



優れた頑丈性・靱性

スタビレーのスパナは、頑丈で粘り強いのが最大の特長。過度な負荷でも、折れずに曲がるので破片が飛び散ることがありません。



梨地仕上げ

オイルが付着した状態でも滑りにくい。負荷が掛かりすぎても折れずに曲がる粘り強さと、曲がってもメッキが剥れにくい仕上げです。



キャリーケース

品番 EA956A-61

価格 143,500 円 (税抜)

- サイズ…585×381×457(H)mm
- 重量…15kg
- 耐荷量…60kg
- 樹脂製のため軽量
- 引き出しはどの順番でも挿入可能
- 適合品番…EA612VA-1~-6、VB-1~-6、VC-1~-2、EA612VS-2~-3、VX、VY




取り外し可能な5つの引き出し




2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイ

トップカバーの下に透明な引き出し用カバーが付属(2個)

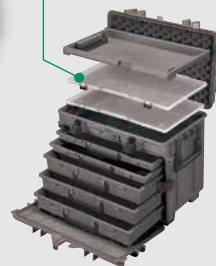

透明のロック付きカバーを引出しに装着できます

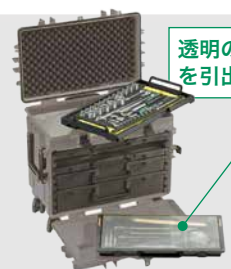

伸縮自在のハンドル



ハンドル側にキャスター付属

[122 個組] 航空機整備用工具トレーセット (インチ)

品番 EA612TV

価格 758,300 円 (税抜)

- トレイサイズ…460×250×30 (H) mm



TCS

トレーの構造 - Tool Control System -



全てのツールが所定の位置に収納されるよう設計されたトレイです。

▶ P.02 [トレーの構造] 参照

セット内容

片目片口スパナ	3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・25/32"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1-1/16"・1-1/8"		
(1/4") ソケット (12角)	3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"		
(1/4") ディープソケット (12角)	3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"		
(1/4") ユニバーサルソケット (12角)	1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"	1/4"ビット用ドライバーハンドル	190mm
(1/4") エクステンションバー (クイックリリース)	54・150mm	(1/4") ユニバーサルジョイント (クイックリリース)	38mm
(1/4") ビット用ラチェットハンドル	117mm	(1/4") ラチェットハンドル (クイックリリース)	117mm
(3/8") ソケット (12角)	1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・15/16"・1"		
(3/8") ディープソケット (12角)	5/8"・11/16"・3/4"・7/8"	(3/8") ラチェットハンドル (クイックリリース)	193mm
(3/8") スピーダーハンドル	408mm	(3/8") エクステンションバー (クイックリリース)	76・240mm
(3/8") ユニバーサルジョイント (クイックリリース)	46mm	ソケットアダプター	凸3/8"sq×凹1/4"sq、凸1/2"sq×凹3/8"sq、凸1/4"sq×凹3/8"sq
ビットアダプター	凹1/4"Hex×凹1/4"sq、凹5/16"Hex×凹3/8"sq	テーパードリフトピンポンチ	φ2.0×120mm、φ3.0×120mm、φ4.0×120mm、φ5.0×120mm
六角棒レンチ	0.050"・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"・1/8"・9/64"・5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・5/16"・3/8"		
ラチェットめがねレンチ	1/4"×5/16"・5/16"×11/32"・3/8"×7/16"・1/2"×9/16"		
φドライバー	#1×80mm、#2×100mm、#3×150mm	φドライバー	5.5×1.0mm、8.0×1.2mm
ピンポンチ	φ1.4×82mm、φ2.8×97mm	フラットノーズプライヤー	200mm
ウォーターポンププライヤー	240mm	先曲ノーズプライヤー (45°)	170mm
セーフティワイヤーツイスター	230mm	ニッパー	160mm
片口ハンマー	320mm (600g)	シクネスゲージ	0.05 ~ 1.0mm
けがき針	250mm	ピックアップクロー	540mm
伸縮式サービスマー	—	マグネットピックアップ	500mm
ノギス	150mm	メジャー	3m
		ロッキングプライヤー	175mm
		ナイロンハンマー	290mm (413g)
		ハンドソー	250mm
		折りたたみ式ケーブルナイフ	刃長90mm
		LEDライト	170×40×35mm

[98個組] 工具トレイセット




- トレーサイズ…
小: 175×350×30~43(H)mm
中: 350×350×30(H)mm
大: 530×350×35(H)mm
(セット内容)
- 両口スパナ…
6×7・8×9・10×11・12×13・
14×15・16×17・18×19・
20×22・24×27・30×32mm
- 片目片口スパナ…
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・
16・17・18・19・20・21・22・24mm
- (1/4") ソケット (6角)…
5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
(セット内容98点)

品番 **EA612TW** 税抜価格 **352,100円**

- (1/4") ドライバーハンドル…150mm
- (1/4") T型スライドハンドル…116mm
- (1/4") エクステンションバー…54・150mm
- (1/4") ユニバーサルジョイント…38mm
- (1/4") ビットアダプター…25mm (□1/4" Hex)
- (1/4") ラチェットハンドル (22歯)…117mm
- (1/2") ソケット (6角)…10・11・12・13・14・15・16・
17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm
- (1/2") T型スライドハンドル…300mm
- (1/2") エクステンションバー…52・130・255mm
- (1/2") ユニバーサルジョイント…71mm
- (1/2") ラチェットハンドル (36歯)…263mm
- 六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12mm
- ①ドライバー…0.6×75・0.8×100・1.0×125・1.2×150mm
- ②ドライバー…#1×80・#2×100・#3×150mm
- ペンチ…180mm
- 穴用スナッピングプライヤー…φ19~60mm
- 軸用スナッピングプライヤー…φ19~60mm
- ニッパー…180mm
- ウォーターポンププライヤー…240mm
- バイスプライヤー…250mm
- 強力型ニッパー…160mm
- チェル…175mm
- 平行ピンポンチ…φ6×150mm、φ6×175mm
- ピンポンチ…φ3.4×100mm
- ナイロンハンマー…290mm (413g)
- 先切ハンマー…320mm (500g)


(1/4")DR) ソケットレンチセット

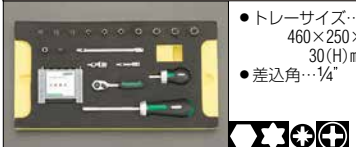

品番 **EA612VA-5** 税抜価格 **84,500円**

- トレーサイズ…
460×250×
30(H)mm
- 差込角…1/4"
- ソケット (6角)…4・4.5・5・6・7・8・
10・11・12・13mm (セット内容39点)
- ①ビット…#1・#2 (2本)、#3
- ボジドライブビット…#1・#2 (2本)、#3
- TORXビット…
T10・T15・T20 (2本)・T25 (2本)・T27・T30・T40
- Hexビット…4・5・6mm
- ラチェットハンドル…117mm
- ドライバーハンドル…206mm
- エクステンションバー…54・150mm
- ユニバーサルジョイント ● ビットホルダー
- ビットアダプター…1/4" (Hex) × 1/4" (sq)


両口スパナセット

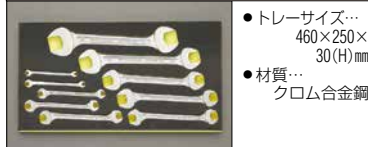

品番 **EA612VA-1** 税抜価格 **37,400円**

- トレーサイズ…
460×250×
30(H)mm
- 材質…
クロム合金鋼
- サイズ…6×7・8×9・10×11・
12×13・14×15・16×17・18×21・20×22・24×27・30×32mm
- 全長…140~300mm


両口スパナセット (インチ)

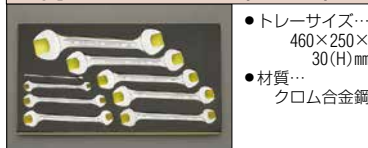

品番 **EA612VA-2** 税抜価格 **39,800円**

- トレーサイズ…
460×250×
30(H)mm
- 材質…
クロム合金鋼
- サイズ…1/4" × 9/16"・3/8" × 7/16"・
1/2" × 9/16"・19/32" × 11/16"・5/8" × 3/4"・3/4" × 7/8"・
29/32" × 13/16"・15/16" × 1"・1 1/16" × 1 1/16"
- 全長…140~300mm


ドライバー・六角棒レンチセット

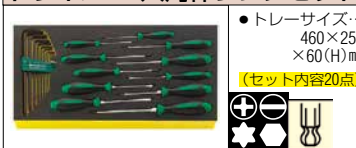

品番 **EA612VB-3** 税抜価格 **63,500円**

- トレーサイズ…
460×250×
60(H)mm
- (セット内容20点)
- ①ドライバー…#1×85・#2×100・#3×150mm
- ②ドライバー…0.8×90・1.0×100・1.2×125mm
- TORXドライバー…T10×80・T15×80・T20×100・
T25×100・T30×115mm
- 六角棒レンチ (ボールポイント付)…
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

ドライバー・六角棒レンチセット (インチ)

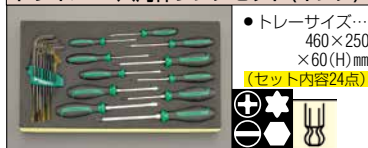

品番 **EA612VB-4** 税抜価格 **61,100円**

- トレーサイズ…
460×250×
60(H)mm
- (セット内容24点)
- ①ドライバー…#1×85・#2×100・#3×150mm
- ②ドライバー…0.8×90・1.0×100・1.2×125mm
- TORXドライバー…T10×80・T15×80・T20×100・
T25×100・T30×115mm
- 六角棒レンチ (ボールポイント付)…
0.050・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"・1/8"・9/64"・
9/32"・3/16"・7/32"・1/4"・9/16"・3/8"

(1/4"・1/2")DR) ソケットレンチセット



品番 **EA612VC-1** 税抜価格 **139,500円**

- トレーサイズ…455×240×30(H)mm (セット内容40点)
- (1/4") ソケット (6角)…5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・
14mm
- (1/2") ソケット (12角)…10・11・12・13・14・15・16・
17・18・19・20・21・22・24・
27・30・32mm
- (1/4") ドライブハンドル…150mm
- T型スライドハンドル…(1/4") 116mm・(1/2") 300mm
- エクステンションバー…
(1/4") 54・150mm・(1/2") 52・130・255mm
- ユニバーサルジョイント…(1/4") 38mm・(1/2") 71mm
- ビットホルダー…(1/4") 25mm
- ラチェットハンドル…(1/4") 117mm・(1/2") 265.5mm

(1/4"・3/8")DR) ソケットレンチセット (インチ)



品番 **EA612VC-2** 税抜価格 **249,300円**

- トレーサイズ…455×240×30(H)mm (セット内容51点)
- (1/4") ソケット (12角)…3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・
11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"
- (1/4") フレックスソケット…1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"
- (1/4") ディープソケット…3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・
11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"
- (3/8") ソケット (12角)…1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・
11/16"・3/4"・15/16"・1"
- (3/8") ディープソケット (12角)…5/8"・11/16"・3/4"・7/8"
- エクステンションバー…(1/4") 54・150mm・(3/8") 76・240mm
- ユニバーサルジョイント…(1/4") 38mm・(3/8") 46mm
- ソケットアダプター…3/8" × 1/4" □・1/2" × 3/8" □
- ビットホルダー…25mm (1/4" × 1/4")・32mm (5/16" × 3/8")
- ビットアダプター…(1/4" × 9/8")
- ラチェットハンドル…(1/4") 117mm・(3/8") 193mm
- (1/4") ビット用ラチェットハンドル…117mm

片目片口スパナセット



品番 **EA612VB-1** 税抜価格 **71,100円**

- トレーサイズ…
460×250×
60(H)mm
- 材質…
クロム合金鋼
- サイズ…6・7・8・9・10・11・12・
13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm
- 全長…105~280mm ● 12ポイント


片目片口スパナセット (インチ)



品番 **EA612VB-2** 税抜価格 **94,100円**

- トレーサイズ…
460×250×
60(H)mm
- 材質…
クロム合金鋼
- サイズ…3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・
1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19/32"・
5/8"・11/16"・3/4"・29/32"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1 1/16"
- 全長…95~300mm ● 12ポイント

コンビネーションレンチセット (ラチェット式)

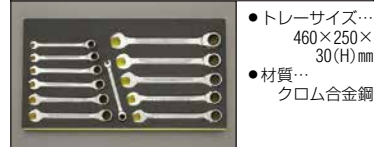

品番 **EA612VA-3** 税抜価格 **75,700円**

- トレーサイズ…
460×250×
30(H)mm
- 材質…
クロム合金鋼
- サイズ…8・9・10・11・12・
13・14・15・16・17・18・19mm
- 全長…144~252mm


ナットレンチセット (ラチェット式)



品番 **EA612VA-4** 税抜価格 **110,000円**

- トレーサイズ…
460×250×
30(H)mm
- 材質…
クロム合金鋼
- サイズ…8mm・5/16"・10mm・3/8"・
11mm・7/16"・12mm・19/32"・13mm・1/2"・14mm・9/16"・
16mm・3/8"・17mm・21/32"・18mm・11/16"・19mm・3/4"
- 全長…121.4~238.5mm

プライヤーセット

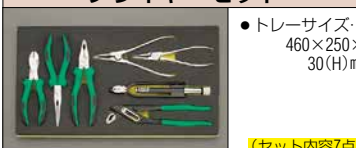

品番 **EA612VA-6** 税抜価格 **92,800円**

- トレーサイズ…
460×250×
30(H)mm
- (セット内容7点)
- ペンチ…180mm
- ラジオペンチ…200mm
- 先曲ラジオペンチ…180mm
- ニッパー…200mm ● 強力型ニッパー…160mm
- ウォーターポンププライヤー…240mm
- ワイヤーツイストプライヤー…220mm

TCS

トレイの構造 — Tool Control System —

車体や航空機内での置き忘れ防止対策を考慮し、設計されたトレイです。

紛失防止

工具が全て揃っているかを一目で判断できるよう工具の形に切り抜かれています。また、下地が黄色の為、紛失しても分かりやすい構造となっています。



取出し簡単

工具の端を押す事により、写真のように持ち上がる為、取り出しやすくなっています。





[163 個組] 航空機整備用工具セット (インチ)

品番 **EA612VS-4**価格 **810,000円** (税抜)**TCS**全てのツールが所定の位置に収納
されるよう設計されたトレーです。

ハンドル付き(2ヶ所)トレー

取り外し可能な5つの引き出し

- サイズ…585×381×455(H)mm
- 重量…28kg

引出し内寸

【小】 460×250×30(H)mm

【中】 460×250×60(H)mm

【大】 460×250×95(H)mm

セット内容			
(1/4") ソケット (12角)	3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16"	(3/8") ソケット (12角)	1/2" 9/16" 19/32" 5/8" 11/16" 3/4" 15/16" 1"
(3/8") ディープソケット (12角)	5/8" 11/16" 3/4" 7/8"	(1/4") エクステンションバー	全長: 38mm
(1/4") ユニバーサルジョイント	全長: 38mm	(1/4") ラチェットハンドル (クイックリリース)	全長: 117mm
(1/4") ラチェットハンドル (Hexビット用)	全長: 117mm	(1/4") ビットホルダー	全長: 25mm
(3/8") エクステンションバー	全長: 75・240mm	(3/8") ユニバーサルジョイント	全長: 60mm
(3/8") ラチェットハンドル	全長: 193mm	(3/8") ビットホルダー	全長: 32mm、差込: 5/16" ビット用
(1/4") ラチェット式ドライバーハンドル	全長: 250mm	(1/4") ドライバーハンドル	全長: 150mm
(凹1/4" ×凸3/8") ソケットアダプター	(凹3/8" ×凸1/4") ソケットアダプター	(凹3/8" ×凸1/2") ソケットアダプター	
ビットセット	クイックチェンジホルダー: (+) ビット: #1・#2・#3×各2、(−) ビット: 0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm ビット (Torx内径ネジ用): T6・T15・T20 ビット (INEX ネジ用): 5/64"・9/64"・1/8"・3/16"・5/32"・7/64"・3/32"・7/32" ソケットアダプター(1/4" HEX×1/4" DR)		
(3/8") スピーダーハンドル	全長: 408mm	シクネスゲージ	0.05~1mm
折り畳み式ケーブルナイフ	刃長: 90mm	フレキシブルピックアップ	全長: 540mm
デブスゲージ	測定範囲: 0~30mm	モンキーレンチ	最大口幅: 24mm
片目片口スバナ	1-1/8"	(1/4")ディープソケット(12角)	3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"
(1/4")ユニバーサルソケット(12角)	1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"		
ノギス	全長: 150mm	サービスマラー (伸縮型)	伸縮長: 178~920mm
ウォーターポンプブライヤー	全長: 240mm	ワイヤーツイスター	全長: 230mm
ロッキングブライヤー	全長: 175mm	精密ニッパー	全長: 115mm
コンビネーションブライヤー	全長: 160mm	先曲りラジオペンチ	全長: 200mm
平行ピンポンチ	1.4・2.8・3.4・3.9mm	ハンマー	全長: 320mm (頭重量: 500g)
ナイロンハンマー	全長: 335mm (頭重量: 580g)、交換用ヘッド重量: 26g×2	スチール定規	全長: 300mm
真鍮マンドレル	全長: 200mm	けがき針	全長: 250mm
マグネットピッキングツール	全長: 145mm	メジャー	全長: 3m
プラスチックスクレーパー	中刃・細刃・斜め刃・尖刃	(−)強力ドライバー	5.5×100・8.0×150mm
(+)強力ドライバー	#1・#2・#3	ギリ	全長: 280mm
ピックツール (45°ベント型)	全長: 155mm	ピックツール (ベント型)	全長: 265mm
六角棒レンチ	0.050・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"・1/8"・9/64"・5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・5/16"・3/8"		
片目片口スバナ	3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・25/32"・13/16"・7/8"・15/16"・1-1/16"		
コンビネーションレンチ (ラチェット式)	1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"		



トレーサイズ: 幅 530mm × 奥行 350mm

(1/4"・3/8"・1/2"DR) ソケットレンチセット

●トレーサイズ…530×350×60 (H) mm

(セット内容97点)

品番 **EA612TF-4**

税抜価格 **301,000円**

- ソケット(6角)…
(1/4") 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
(9/16") 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
(1/2") 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
- TORXソケット…(1/4") E8・E10
(3/8") E8・E10・E12・E14
- Hexビットソケット…(1/4") 3・4・5・6・8mm
(3/8") 5・6・8mm
(1/2") 10・12mm
- TORXビットソケット…(1/4") T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
(3/8") T25・T45
(1/2") T40・T50・T55・T60
- TORXロングビットソケット…(1/2") T40・T45・T50・T55
- ドライバーハンドル…(1/4") 150mm
- T型スライドハンドル…(1/4") 116mm、(3/8") 165mm、(1/2") 300mm
- エクステンションバー…(1/4") 54・100mm、(3/8") 76・240mm、
(1/2") 130・255mm
- ユニバーサルジョイント…(1/4") 38mm、(3/8") 46mm、(1/2") 71mm
- ビットアダプター…(1/4") Hex×(1/4") sq
- ラチェットハンドル…(1/4") 117mm、(3/8") 193mm、(1/2") 265mm
- ソケットアダプター…(1/4") 凸×(3/8") 凹、(1/2") 凸×(3/8") 凹、
(3/8") 凸×(1/2") 凹

(1/4"・3/8"・1/2"DR) ソケットレンチセット

●トレーサイズ…530×350×70 (H) mm

(セット内容108点)

品番 **EA612TF-5**

税抜価格 **342,600円**

- ソケット…(1/4") 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm (6角)
(9/16") 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm (12角)
(1/2") 16・17・18・19・22・24・27・30・32mm (6角)
19・21・22・24・27・30・32mm (12角)
- TORXソケット…(1/4") E4・E5・E6・E7・E8
(3/8") E10・E12・E14
(1/2") E11・E16・E18・E20・E24
- Hexビットソケット…(1/4") 3・4・5・6mm
(3/8") 4・5・6・7・8・10mm
(1/2") 6・7・8・10mm
- TORXビットソケット…(1/2") T45・T50・T55・T60
- XZNビットソケット…(1/2") M6・M8・M12・M14
- スパークプラグソケット…(3/8") 20.8mm・19/16"
- TORXビット(1/4")…T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- TORXロングビット(1/4")…T25 ●ドライバーハンドル…(1/4") 150mm
- T型スライドハンドル…(1/4") 116mm、(3/8") 165mm、(1/2") 300mm
- エクステンションバー…(1/4") 150mm、(3/8") 76・240mm、(1/2") 130・255mm
- ユニバーサルジョイント…(1/4") 38mm、(3/8") 46mm、(1/2") 71mm
- ラチェットハンドル…(1/4") 117mm、(3/8") 193mm、(1/2") 265mm
- ビット用ラチェットハンドル…(1/4") 177mm
- ソケットアダプター…(3/8") 凸×(1/4") 凹、(1/2") 凸×(3/8") 凹、
(3/8") 凸×(1/2") 凹

(3/4"DR) ソケットレンチセット

●トレーサイズ…530×350×90 (H) mm

(セット内容17点)

品番 **EA612TH-3**

税抜価格 **175,000円**

- 差込角…3/4"
- ソケット(6角)…22・24・27・30・32・34・36・38・41・46・50mm
- ラチェットヘッド…61.5mm
- バーハンドル…510mm
- エクステンションバー…200・400mm
- アダプター…(1/2") 凸×(3/4") 凹





トレイサイズ: 幅 530mm × 奥行 350mm

両口・片目片ロスパナセット



- トレイサイズ…530×350×75(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容30点)

品番 EA612TF-1 税抜価格 103,000円

- 両口スパナ…サイズ: 6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm
全長: 120~250mm
- 片目片ロスパナ…サイズ: 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
105~360mm
- オープンリングスパナ…サイズ: 10×11mm
全長: 155mm

両口・片目片ロスパナセット



- トレイサイズ…530×350×80(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容29点)

品番 EA612TH-2 税抜価格 115,000円

- 両口スパナ…サイズ: 5.5×5.5・5.5×12・14×14mm (各2本)
全長: 78~131mm
- 片目片ロスパナ…サイズ: 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30・32・36mm (7・11mmは各2本)
全長: 105~460mm
- 片目片ロスパナ (ロング)…サイズ: 17mm
全長: 240mm

片目片ロスパナセット



- トレイサイズ…530×350×80(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容25点)

品番 EA612TH-1 税抜価格 117,400円

- サイズ…5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34mm
●全長…100~450mm

片目片ロスパナセット




- トレイサイズ…530×350×75(H)mm

(セット内容21点)

品番 EA612TF-2 税抜価格 92,800円

- 材質…クロム合金鋼
- サイズ…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
●全長…105~450mm

片目片ロスパナセット

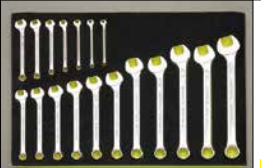


- トレイサイズ…530×350×35(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容18点)

品番 EA612TC-1 税抜価格 69,300円

- サイズ…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm
●全長…105~280mm

[ロング]片目片ロスパナセット

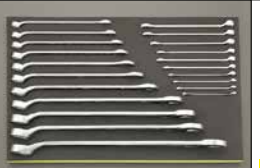


- トレイサイズ…530×350×75(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容21点)

品番 EA612TF-3 税抜価格 102,700円

- サイズ…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36mm
●全長…125~480mm

片目片ロスパナセット (インチ)

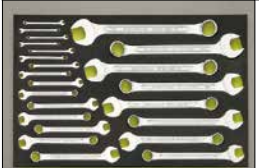


- トレイサイズ…530×350×35(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容23点)

品番 EA612TC-2 税抜価格 111,000円

- サイズ…3/16"・1/8"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・29/32"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1 1/8"・1 1/4"
- 全長…95~330mm

⊕⊖ドライバーセット

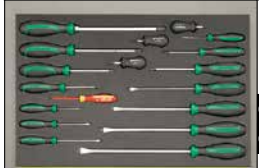


- トレイサイズ…530×350×40(H)mm

(セット内容18点)

品番 EA612TC-3 税抜価格 61,300円

- ⊕ドライバー…#0・#1・#2・#3・#4
- ⊖ドライバー…0.6×75・0.8×100・1.2×150・1.6×175・1.6×200・2.0×200mm
- 電工ドライバー…2.5×0.4×60mm
- スタビードライバー…#1・#2
- スタビードライバー…1.0×5.5×25mm
- 絶縁ドライバー…0.4×2.5×75mm

⊕⊖ドライバーセット

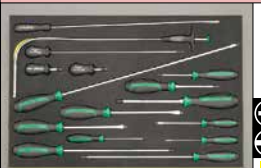

- トレイサイズ…530×350×40(H)mm

(セット内容16点)

品番 EA612TC-4 税抜価格 73,400円

- ⊕ドライバー…#1・2・3 (L: 80~150mm)
- ⊕ロングドライバー…#1・2 (L: 250mm)
- ⊖ドライバー…0.4×80・0.5×90・0.6×100・1.0×140・1.2×160mm
- ⊖ロングドライバー…0.8×4.0×300・1.0×5.5×410mm
- スタビードライバー…#2×25mm
- スタビードライバー…1.0×25mm
- フレキシブルピックアップ…540mm
- フレキシブルマグネットピックアップ…ø6×460mm

ドライバー六角棒レンチセット



- トレイサイズ…530×350×40(H)mm

(セット内容36点)

品番 EA612TC-5 税抜価格 78,900円

- ⊕ドライバー…#1・#3 (L: 80・100mm)
- ⊖ドライバー…1.0×100・1.2×125・1.6×175・2.0×200mm
- TORXドライバー…T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
- スタビードライバー…#2×25mm
- スタビードライバー…1.0×25mm
- 六角棒レンチ…1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm
- TORX六角棒レンチ…T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

[T型・L型]六角棒レンチセット



- トレイサイズ…530×350×30(H)mm

(セット内容19点)

品番 EA612TC-6 税抜価格 29,200円

- L型六角棒レンチ…1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm
- T型六角棒レンチ…2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm
- T型ボックスHexドライバー…8.0・10・13mm

[18個組]工具セット



- トレイサイズ…530×350×55(H)mm

(セット内容18点)

品番 EA612TC-8 税抜価格 63,200円

- ナイロンハンマー…ø50×340(900g)
- 先切ハンマー…300mm・320mm
- センターポンチ…120mm
- ピンポンチ…ø2.5×150mm・ø3.0×150mm・ø4.0×150mm・ø5.0×150mm・ø6.0×150mm・ø8.0×150mm
- スロットチゼル…18×150mm
- 溝切りチゼル…16×150mm
- 三面スクレーパー…285mm
- ロングスクレーパー…20×315mm
- 替刃式スクレーパー…40×165mm
- セーフティカッター…174mm
- ワイヤーブラシ…4行×190mm
- ノギス…150mm

TCS

トレイの構造 — Tool Control System —
車体や航空機内での置き忘れ防止対策を考慮し、設計されたトレイです。

紛失防止

工具が全て揃っているかを一目で判断できるよう工具の形に切り抜かれています。また、下地が黄色の為、紛失しても分かりやすい構造となっています。



取出し簡単

工具の端を押す事により、写真のように持ち上がる為、取り出しやすくなっています。



ハンマー・ポンチセット



- トレイサイズ…530×350×45(H)mm

(セット内容16点)

品番 EA612TC-7 税抜価格 67,600円

- プラスチックハンマー…ø40×375mm
- 先切ハンマー…320mm
- センターポンチ…ø10×120mm
- ピンポンチ…ø3.0×150mm・ø4.0×150mm・ø5.0×150mm・ø6.0×150mm・ø8.0×150mm
- スロットチゼル…24×200mm
- 溝切りチゼル…16×150mm
- フラットスクレーパー…265mm
- ワーキングバー…400mm
- バースプライヤー…250mm
- フレキシブルマグネットピックアップ…460mm
- スチールワイヤーブラシ…2行×230mm
- メジャー…3m

ハンマー・ポンチセット



- トレイサイズ…530×350×60(H)mm

(セット内容13点)

品番 EA612TF-6 税抜価格 49,700円

- チゼル…200・300mm
- 溝切りチゼル…175mm
- センターポンチ…120mm
- 平行ピンポンチ…ø3×150mm、ø4×150mm、ø5×150mm、ø6×150mm、ø8×150mm
- ポリウレタンハンマー…ø50×385mm(1250g)
- 先切ハンマー…320mm(600g)・350mm(951g)・360mm(1132g)



トレーサイズ：
幅 350mm × 奥行 350mm




品番 EA612TE-3 税抜価格 122,200円

- ソケット (6角) ... 12・13・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32・34mm
- ソケット (12角) ... 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm
- Hexビットソケット ... 5・6・7・8・10・12mm
- T型スライドハンドル ... 300mm
- エクステンションバー ... 130・255mm
- ユニバーサルジョイント ... 71mm
- アダプター ... 3/8" 凸 × 1/2" 凹
- ラチェットハンドル ... 265.5mm



品番 EA612TE-1 税抜価格 65,200円

- サイズ ... 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
- 全長 ... 105~280mm

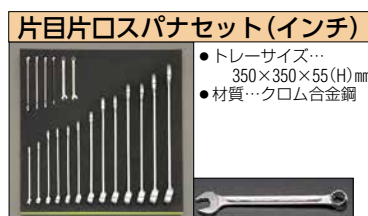

品番 EA612TB-2 税抜価格 79,900円

- サイズ ... 3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・29/32"・13/16"・7/8"・15/16"・1"
- 全長 ... 95~300mm



品番 EA612TB-4 税抜価格 205,000円

- ソケット (6角) ... 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
- ディープソケット (12角) ... 10・11・12・13mm
- ユニバーサルソケット (12角) ... 10・11・12・13・14・15・16mm
- Hexビットソケット ... 9mm
- XZNビットソケット ... M6・M8・M10
- エクステンションバー ... 76・125・240mm
- ラチェットハンドル ... 193mm
- 首振ラチェットハンドル ... 300mm
- ソケットアダプター ... 凸 1/4" × 凹 3/8"・凸 1/2" × 凹 3/8"
- ユニバーサルジョイント ... 46mm



品番 EA612TE-4 税抜価格 146,600円

- TORXめがねレンチ ... E6・E8・E10・E12・E14・E18・E20・E24
- TORXソケット ... (1/4") E4・E5・E6・E7・E8 (3/8") E10・E12・E14 (1/2") E16・E18・E20・E24
- TORXビットソケット ... (3/8") T40・T50・(1/2") T50・T55・T60
- (1/4") TORXビット ... T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- (1/4") TORXロングビット ... T25 (65mm)
- (1/4") ビット用ラチェットハンドル ... 117mm
- (1/4") ビットホルダー ... ビットアダプター ... (1/4") Hex × (3/8") sq
- TORXドライバー ... T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
- TORXキーレンチ ... T6・T7
- TORXキーレンチセット ... T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40



品番 EA612TB-1 税抜価格 33,000円

- サイズ ... 6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm
- 全長 ... 120~300mm



品番 EA612TB-3 税抜価格 50,700円

- サイズ ... 6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×21・19×22・24×27・30×32mm
- 全長 ... 165~365mm



品番 EA612TB-7 税抜価格 45,400円

- T型TORXレンチ ... サイズ: T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50 全長: 96~165mm
- L型TORXレンチ ... サイズ: T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 最大軸長: 210mm 片側ボールポイント付



品番 EA612TB-5 税抜価格 26,700円

- サイズ ... 7・8・10・12・13mm
- 全長 ... 234~240mm



トレーサイズ：
幅 175mm × 奥行 350mm



品番 EA612TA-11 税抜価格 60,800円

- ソケット (6角) ... 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
- ドライバーハンドル ... 150mm
- T型スライドハンドル ... 116mm
- エクステンションバー ... 54・150mm
- ユニバーサルジョイント ... 38mm
- 1/4" ビットホルダー ... 25mm
- 六角棒レンチ ... 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12mm
- ラチェットハンドル ... 117mm



品番 EA612TA-12 税抜価格 85,200円

- ソケット (6角) ... 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
- ④ドライバーソケット ... #1・#2・#3・#4
- ①ドライバーソケット ... 0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm
- インヘックスソケット ... 3・4・5・6・8mm
- ポジドライブビット ... #1・#2
- ドライバーハンドル ... 150mm
- T型スライドハンドル ... 116mm
- エクステンションバー ... 54・150mm
- ユニバーサルジョイント ... 38mm
- アダプター ... 3/8" 凸sq
- 1/4" ビットホルダー ... 25mm
- ラチェットハンドル ... 117mm



品番 EA612TA-13 税抜価格 138,500円

- ソケット (6角) ... 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
- ディープソケット (6角) ... 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
- ④ドライバーソケット ... #1・#2・#3・#4
- ①ドライバーソケット ... 0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8.0mm
- インヘックスソケット ... 3・4・5・6・8mm
- ドライバーハンドル ... 150mm
- T型スライドハンドル ... 116mm
- エクステンションバー ... 54・100・150mm
- ユニバーサルジョイント ... 37mm
- アダプター ... 3/8" 凸sq
- 1/4" ビットホルダー ... 25mm
- ラチェットハンドル ... 117mm



品番 EA612TA-15 税抜価格 79,900円

- ソケット (6角) ... 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
- T型スライドハンドル ... 165mm
- エクステンションバー ... 76・160・240mm
- ユニバーサルジョイント ... 46mm
- ラチェットハンドル ... 193mm



品番 EA612TA-16 税抜価格 82,500円

- ソケット (6角) ... 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
- エクステンションバー ... 76・125・240mm
- ユニバーサルジョイント ... 46mm
- (1/4") アダプター ... 28mm
- (1/2") アダプター ... 31mm
- ラチェットハンドル ... 193mm



品番 EA612TA-17 税抜価格 74,800円

- ソケット (6角) ... 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
- エクステンションバー ... 125・240mm
- ユニバーサルジョイント ... 46mm
- ラチェットハンドル ... 193mm



品番 EA612TA-18 税抜価格 82,500円


- Hexビットソケット ... 4・5・6・7・8・10mm
- ロングHexビットソケット ... 4・5・6・7・8・10mm
- TORXソケット ... E5・E6・E7・E8・E10・E12
- TORXビットソケット ... T10・T15・T20・T25・T30・T40



トレーサイズ：
幅 175mm × 奥行 350mm



(1/2"DR) ラチェットハンドルセット

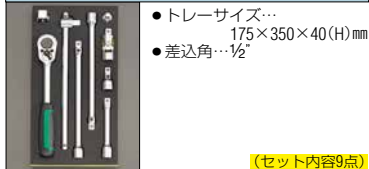


- トレーサイズ…
175×350×40 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容9点)

品番 EA612TA-19 税抜価格 64,000円

- T型スライドハンドル…300mm
- エクステンションバー…52・130・255 (×2) mm
- ユニバーサルジョイント…71mm
- アダプター…9/16"・3/4" □sq
- ラチェットハンドル…265.5mm

(1/2"DR) ラチェットハンドルセット

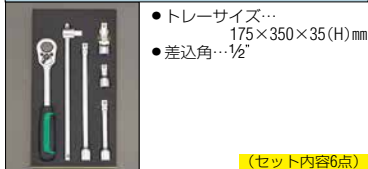


- トレーサイズ…
175×350×35 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容6点)

品番 EA612TA-48 税抜価格 50,700円

- T型スライドハンドル…300mm
- エクステンションバー…52・130・255mm
- ユニバーサルジョイント…71mm
- ラチェットハンドル…265.5mm

(1/2"DR) ソケットセット

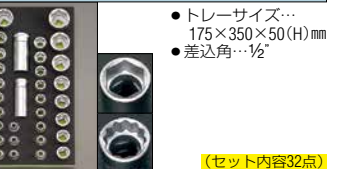


- トレーサイズ…
175×350×50 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容32点)

品番 EA612TA-21 税抜価格 87,900円

- ソケット (6角)…サイズ: 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm
全長: 14.5~42.2mm
- ソケット (12角)…サイズ: 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm
全長: 13~39.7mm
- ディープソケット (12角)…サイズ: 22・27mm, 全長: 29.7~36.2mm

(1/2"DR) ソケットレンチセット

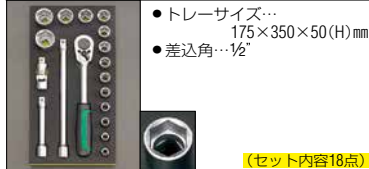


- トレーサイズ…
175×350×50 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容18点)

品番 EA612TA-20 税抜価格 74,800円

- ソケット (6角)…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30mm
- エクステンションバー…130・255mm
- ユニバーサルジョイント…71mm
- ラチェットハンドル…265.5mm

(1/2"DR) ソケットセット (インチ)

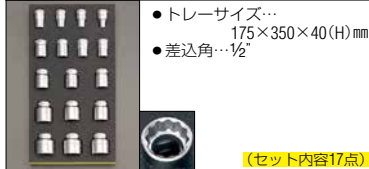


- トレーサイズ…
175×350×40 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容17点)

品番 EA612TA-24 税抜価格 53,300円

- ソケット (12角)…3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・25/32"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1 1/16"・1 1/8"・1 3/16"・1 1/4"・全長…38~45mm

(1/2"DR) ディープソケットセット

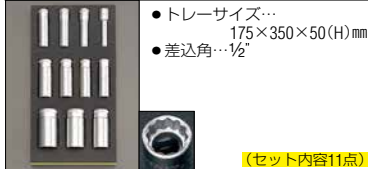


- トレーサイズ…
175×350×50 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容11点)

品番 EA612TA-22 税抜価格 73,900円

- ディープソケット (12角)…10・13・15・17・18・19・22・24・27・30・32mm
- 全長…83mm

(1/2"DR) Hexビットソケットセット

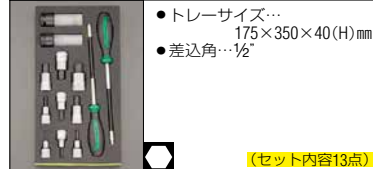


- トレーサイズ…
175×350×40 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容13点)

品番 EA612TA-27 税抜価格 69,300円

- Hexビットソケット…5・6・7・8・10・12・14・17・19mm
- ホイールナットソケット…17・19mm
- フレキシブルボックスドライバー…6・7mm (L: 265mm)

(1/2"DR) ソケットセット

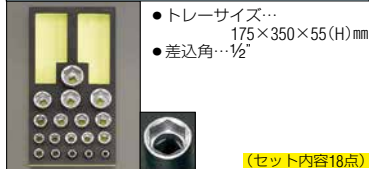


- トレーサイズ…
175×350×55 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容18点)

品番 EA612TA-23 税抜価格 29,800円

- ソケット (6角)…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32・34mm
- 全長…38~47mm

(1/2"DR) ビットソケットセット

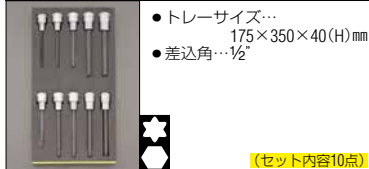


- トレーサイズ…
175×350×40 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容10点)

品番 EA612TA-29 税抜価格 32,800円

- Hexビットソケット…5・6・8・10・12mm
- TORXビットソケット…T30・T40・T45・T50・T55

(1/2"DR) ビットソケットセット

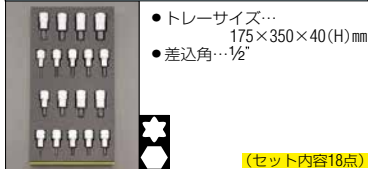


- トレーサイズ…
175×350×40 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容18点)

品番 EA612TA-25 税抜価格 71,900円

- Hexビットソケット…4・5・6・7・8・10・12・14・17mm
- TORXビットソケット…T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60

(1/2"DR) TORXビットソケットセット

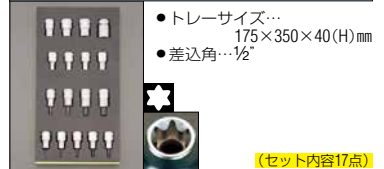


- トレーサイズ…
175×350×40 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容17点)

品番 EA612TA-26 税抜価格 69,000円

- TORXソケット…E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24
- TORXビットソケット…T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60

(1/2"DR) Hexビットソケットセット

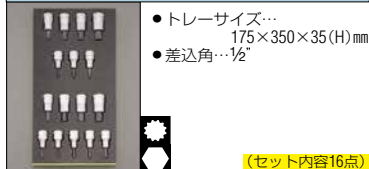


- トレーサイズ…
175×350×35 (H) mm
- 差込角…1/2"

(セット内容16点)

品番 EA612TA-28 税抜価格 63,500円

- Hexビットソケット…4・5・6・7・8・10・12・14・17mm
- XZNビットソケット…M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16

片目片口スパナセット

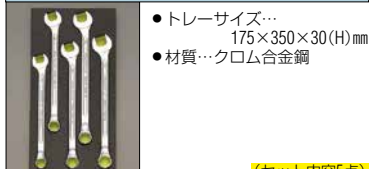


- トレーサイズ…
175×350×30 (H) mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容5点)

品番 EA612TA-1 税抜価格 25,000円

- 片目片口スパナ (ロング)…17・18・19・20・21mm
- 全長…240~280mm

オープンリングスパナセット

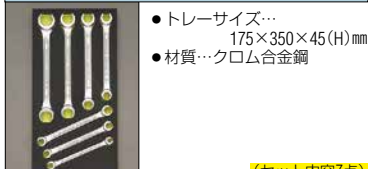


- トレーサイズ…
175×350×45 (H) mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容7点)

品番 EA612TA-4 税抜価格 42,500円

- サイズ…8×10・10×11・11×13・12×14・14×17・17×19・19×22mm
- 全長…145~230mm
- 10" タイプ

ラチェット式ドライバービットセット

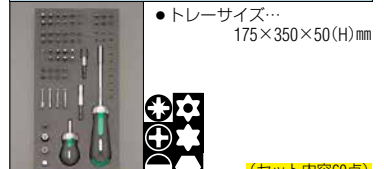


- トレーサイズ…
175×350×50 (H) mm

(セット内容60点)

品番 EA612TA-14 税抜価格 86,900円

- (1/4") ⑥ビット…#0 (2本)・#1 (2本)・#2 (2本)・#3 (2本)
- (1/4") ⑥ビット…0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm
- (1/4") Hexビット…3.0 (2本)・4.0 (2本)・5.0 (2本)・6.0 (2本)・8.0 (2本) mm
- (1/4") TORXビット…T10 (2本)・T15 (2本)・T20 (2本)・T25 (2本)・T30 (2本)・T40 (2本)
- (1/4") TORXビット (イジリ止付)…T10 (2本)・T15 (2本)・T20 (2本)・T25 (2本)・T30 (2本)・T40 (2本)
- (1/4") ポジドライブビット…#1 (2本)・#2 (2本)・#3 (2本)
- (1/4") ラチェットドライバーハンドル…95・250mm
- ビットホルダー…1/4" (Hex) × 1/4" (sq) 10mm (Hex) × 1/4" (sq) 1/4" (Hex) × 3/8" (sq) 1/4" (Hex) × 1/4" (Hex)
- クイックチェンジビットホルダー (62mm)…1/4" (Hex) × 1/4" (Hex)
- ビットアダプター…1/4" (Hex) × 1/4" (sq)

両口スパナセット

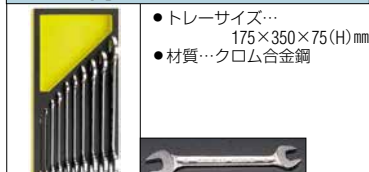


- トレーサイズ…
175×350×75 (H) mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容10点)

品番 EA612TD-1 税抜価格 33,300円

- 両口スパナ…6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×21・19×22・24×27・30×32mm
- 全長…120~300mm

両口スパナセット

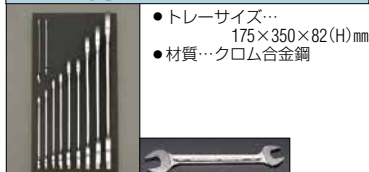


- トレーサイズ…
175×350×82 (H) mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容11点)

品番 EA612TG-1 税抜価格 41,300円

- サイズ…6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×21・19×22・24×27・30×32・34×36mm
- 全長…120~325mm

両口スパナセット (インチ)

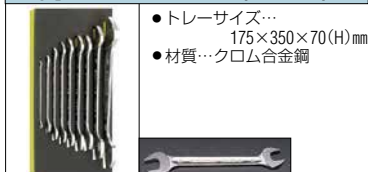

- トレーサイズ…
175×350×70 (H) mm
- 材質…クロム合金鋼

(セット内容9点)

品番 EA612TD-2 税抜価格 36,000円

- 両口スパナ…1/4" × 5/16"・3/8" × 1/2"・9/16"・19/32" × 11/16"・5/8" × 3/4"・3/4" × 7/8"・25/32" × 13/16"・15/16" × 1 1/16" × 1 1/8"
- 全長…140~300mm





トレーサイズ：
幅 175mm × 奥行 350mm



めがねレンチセット



- トレーサイズ… 175×350×45(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

品番 EA612TA-3 税抜価格 34,300円

- サイズ…6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×21・19×22mm
- 全長…165~300mm ● 75°タイプ ● 12ポイント

ラチェットめがねレンチセット



- トレーサイズ… 175×350×30(H)mm
- 材質…クロムバナジウム鋼

(セット内容7点)

品番 EA612TA-7 税抜価格 56,000円

- サイズ…7×8・9×10・10×11・12×13・14×15・16×18・17×19mm
- 全長…109~205mm ● 12ポイント

コンビネーションギアレレンチセット



- トレーサイズ… 175×350×45(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

品番 EA612TA-6 税抜価格 77,500円

- サイズ… 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- 全長…144~252mm ● 15°タイプ ● 12ポイント

フレックスレンチセット



- トレーサイズ… 175×350×40(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

品番 EA612TA-9 税抜価格 84,200円

- サイズ(6角)…8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm
- 全長…201~287.5mm

フレックスレンチセット



- トレーサイズ… 175×350×30(H)mm
- 材質…クロム合金鋼

品番 EA612TA-8 税抜価格 69,300円

- サイズ(6角)…8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19mm
- 全長…201~246mm

[ステンレス]ナットレンチセット(ラチェット式)




- トレーサイズ… 175×350×35(H)mm
- 材質…ステンレス

品番 EA612TA-5 税抜価格 71,900円

- サイズ…10mm~3/8"・11mm~7/16"・13mm~1/2"・14mm~9/16"・17mm~21/32"・19mm~3/4"
- 全長…133.3~238.5mm

⊕ ⊖ ドライバーセット

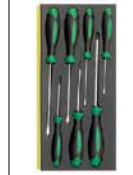

- トレーサイズ… 175×350×35(H)mm

(セット内容7点)

品番 EA612TA-30 税抜価格 22,200円

- ⊕ドライバー…#1×80・#2×100・#3×150mm
- ⊖ドライバー…0.6×75・0.8×100・1.0×125・1.2×150mm

⊕ ⊖ ドライバーセット



- トレーサイズ… 175×350×40(H)mm

(セット内容8点)

品番 EA612TA-31 税抜価格 23,700円

- ⊕ドライバー…#1×80・#2×100mm
- ⊖ドライバー…0.4×60・0.6×75・1.0×125・1.2×150mm
- ⊕スタビードライバー…#2×25mm
- ⊖スタビードライバー…1.0×25mm

⊕ ⊖ ドライバーセット(手元六角付)



- トレーサイズ… 175×350×35(H)mm

(セット内容6点)

品番 EA612TA-32 税抜価格 17,000円

- ⊕ドライバー…#2×100・#3×150mm
- ⊖ドライバー…1.0×100・1.2×125・1.2×150・1.6×175mm

⊕ ⊖ ドライバーセット



- トレーサイズ… 175×350×35(H)mm

(セット内容7点)

品番 EA612TA-34 税抜価格 24,600円

- ⊕ドライバー…#1×80・#2×100・#3×150mm
- ⊖ドライバー…0.6×75・0.8×100・1.0×125・1.2×150mm

TORXドライバーセット




- トレーサイズ… 175×350×35(H)mm

(セット内容8点)

品番 EA612TA-33 税抜価格 26,500円

- サイズ…T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30

TORXドライバーセット(イジリ止付)

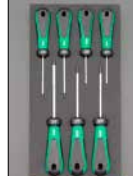

- トレーサイズ… 175×350×40(H)mm

(セット内容7点)

品番 EA612TA-35 税抜価格 29,200円

- サイズ…T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30

絶縁ドライバーセット



- トレーサイズ… 175×350×40(H)mm
- 1000V絶縁

(セット内容7点)

品番 EA612TA-49 税抜価格 26,500円

- 絶縁⊕ドライバー… #0×60・#1×80・#2×100・#3×150mm
- 絶縁⊖ドライブドライバー… #0×60・#1×80・#2×100mm

六角棒レンチセット



- トレーサイズ… 175×350×35(H)mm

(セット内容26点)

品番 EA612TA-37 税抜価格 31,400円

- 六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)… 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- ロングTORXキーレンチ…T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

六角棒レンチ・ビットセット



- トレーサイズ… 175×350×45(H)mm

(セット内容38点)

品番 EA612TA-38 税抜価格 44,400円

- 六角棒レンチセット(ボールポイント付)… 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- TORXレンチセット…T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- (1/4")ボックスドライバー…190mm
- (1/4")ビットセット…⊕ビット…#1・#2・#3
- ⊖ビット…0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm
- ボジドライブビット…#1・#2・#3
- イジリ止めTORXビット…T10・T15・T20・T25・T30・T40
- Hexビット…4・5・6mm ● (1/4")ビットホルダー

プライヤーセット



- トレーサイズ… 175×350×40(H)mm

(セット内容3点)

品番 EA612TA-40 税抜価格 19,800円

- ベンチ…200mm
- 強力ニッパー…180mm
- ウォーターポンププライヤー…300mm

プライヤーセット



- トレーサイズ… 175×350×35(H)mm

(セット内容4点)

品番 EA612TA-41 税抜価格 40,800円

- ベンチ…180mm
- センターポンチ…200mm ● 強力ニッパー160mm
- ウォーターポンププライヤー…240mm

プライヤーセット



- トレーサイズ… 175×350×30(H)mm

(セット内容3点)

品番 EA612TA-42 税抜価格 25,100円

- 軸用スナッピングプライヤー…180mm(φ19~60mm)
- 穴用スナッピングプライヤー…180mm(φ19~60mm)
- バイスプライヤー…250mm

スナッピングプライヤーセット



- トレーサイズ… 175×350×30(H)mm

(セット内容4点)

品番 EA612TA-43 税抜価格 30,200円

- 軸用スナッピングプライヤー…直: φ19~60mm 90°: φ19~60mm
- 穴用スナッピングプライヤー…直: φ19~60mm 90°: φ19~60mm

ハンマーセット




- トレーサイズ… 175×350×40(H)mm

(セット内容6点)

品番 EA612TA-44 税抜価格 24,300円

- ナイロンハンマー…290mm(φ35mm) ● 先切ハンマー…320mm(600g)
- コールドチゼル…21×175mm ● ピンポンチ…100×3.4mm
- 平行ピンポンチ…150×6・175×6mm

ポンチ・チゼルセット

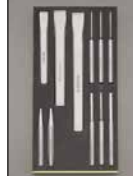

- トレーサイズ… 175×350×33(H)mm

(セット内容11点)

品番 EA612TA-45 税抜価格 26,000円

- コールドチゼル…18×150・24×200・25×250mm
- センターポンチ…120×10・120×12mm
- 平行ピンポンチ…150×2.5・150×3・150×4・150×5・150×6・150×8mm

カッターセット



- トレーサイズ… 175×350×40(H)mm

(セット内容5点)

品番 EA612TA-47 税抜価格 13,300円

- ハクソーフレーム…252mm
- スクレーパー…40×165mm ● スペアブレード×10枚
- 折畳式ケーブルナイフ…90mm(刃長)
- ユーティリティカッター…174mm

精密ツールセット



- トレーサイズ… 175×350×35(H)mm

(セット内容9点)

品番 EA612TA-39 税抜価格 32,300円

- 精密⊕ドライバー…#00・#0・#1
- 精密⊖ドライバー…0.3×40・0.4×60・0.4×75・0.5×75mm
- ESD精密斜ニッパー…112mm
- ESD精密ラジオベンチ…125mm

プライヤーセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
530×350×40(H)mm

品番 EA612TM-2 税抜価格 34,100円

- ベンチ…180mm
- ラジオベンチ…200mm
- ウォーターポンププライヤー…240mm
- グリッププライヤー…250mm
- 強力斜ニッパー…160mm
- 穴用スナッピングプライヤー…
180mm (φ19~60mm)
- 軸用スナッピングプライヤー…
170mm (φ19~60mm)


T型六角棒レンチセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
350×350×37(H)mm
- サイズ…
3・4・5・6・8・10mm
- 軸長…150・200mm

品番 EA612TL-1 税抜価格 10,400円

(1/2"DR) ソケットセット (樹脂トレータイプ)

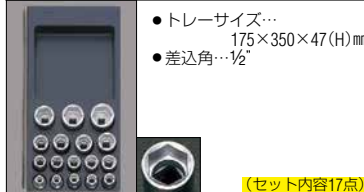


- トレーサイズ…
175×350×47(H)mm
- 差込角…1/2"

品番 EA612TK-11 税抜価格 25,600円

- サイズ(6角)…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・
20・21・22・24・27・30・32mm
- 全長…38~47mm

(1/2"DR) ラチェットハンドルセット (樹脂トレータイプ)

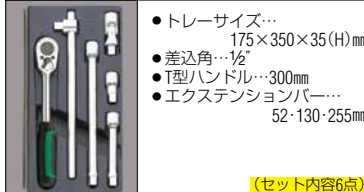


- トレーサイズ…
175×350×35(H)mm
- 差込角…1/2"
- T型ハンドル…300mm
- エクステンションバー…
52・130・255mm

品番 EA612TK-12 税抜価格 26,300円

- ユニバーサルジョイント…71mm
- ラチェットハンドル…265.5mm

(1/4"DR) ソケットレンチセット (樹脂トレータイプ)

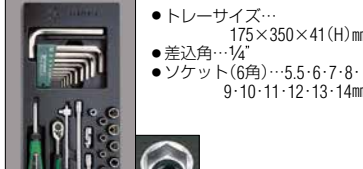


- トレーサイズ…
175×350×41(H)mm
- 差込角…1/4"
- ソケット(6角)…5.5・6・7・8・
9・10・11・12・13・14mm

品番 EA612TK-9 税抜価格 34,800円

- ビットドライバー…150mm
- T型ハンドル…116mm
- ラチェットハンドル…117mm
- ビットホルダー…
54・150mm
- エクステンションバー…38mm
- ユニバーサルジョイント…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12mm
(45~125mm)

(3/8"・1/2"DR) TORX ツールセット (樹脂トレータイプ)

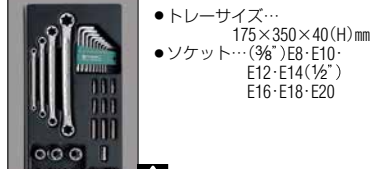

- トレーサイズ…
175×350×40(H)mm
- ソケット…(3/8")E8・E10・
E12・E14(1/2")
E16・E18・E20

品番 EA612TK-8 税抜価格 55,400円

- めがねレンチ…
E6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24
- ビットホルダー…1/4"・3/8"×1/4"・1/2"×5/16"
- ビット…(1/4")T10・T15・T20・T25・T27・T30
(5/16")T40・T45・T50
- 六角棒レンチ…T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・
T40(44~76mm)


片目片ロスパナセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
175×350×54(H)mm
- 材質…クロム合金鋼
- サイズ…16・17・18・19・20・
21・22・24mm
- 全長…180~280mm

品番 EA612TK-3 税抜価格 25,600円

片目片ロスパナセット (樹脂トレータイプ)

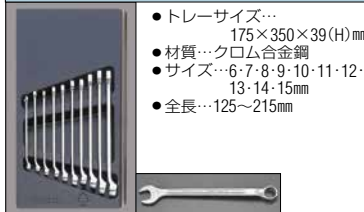

- トレーサイズ…
175×350×39(H)mm
- 材質…クロム合金鋼
- サイズ…6・7・8・9・10・11・12・
13・14・15mm
- 全長…125~215mm

品番 EA612TK-4 税抜価格 20,600円

⊕⊖ドライバーセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
175×350×39(H)mm
- ⊕ドライバー…
#1×80・#2×100・#3×150mm
- ⊖ドライバー…
3.5×75・4.0×100・5.5×100・
6.5×125・8.0×150mm

品番 EA612TK-15 税抜価格 16,500円

- ⊕3.5・4.0ドライバー以外は
手元六角付

TORXドライバーセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
175×350×35(H)mm
- サイズ…T10・T15・T20・T25・
T27・T30・T40
- 軸長…100~130mm

品番 EA612TK-18 税抜価格 9,230円

⊕⊖絶縁ドライバーセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
175×350×39(H)mm
- ⊕絶縁ドライバー…
#1×80・#2×100mm
- ⊖絶縁ドライバー…
2.5×75・3.5×100・5.5×125・6.5×150mm
- 1000V絶縁

品番 EA612TK-17 税抜価格 12,700円

(1/2"DR) TORX ビットソケットセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
175×175×30(H)mm
- 差込角…1/2"

品番 EA612TJ-3 税抜価格 14,900円

- サイズ×全長…T30×120・T40×140・T45×140・
T50×140・T55×140・T60×140mm

(1/2"DR) ボールポイントHexビットソケットセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
175×175×30(H)mm
- 差込角…1/2"

品番 EA612TJ-1 税抜価格 12,100円

- サイズ…5・6・7・8・10mm
- 全長…100mm
- ボールポイント付

(1/2"DR) Hexビットソケットセット (樹脂トレータイプ)



- トレーサイズ…
175×175×30(H)mm
- 差込角…1/2"

品番 EA612TJ-2 税抜価格 12,800円

- サイズ×全長…5×120・6×120・8×120・10×140・
12×140・14×140mm

スパナの特徴 ▶▶▶▶▶

I型構造

スパナ中央部を削ぎ落し軽量化。指先にぴったりフィットし力が掛けやすい設計です。



梨地仕上げ

ボディは梨地仕上げと呼ばれるざらざらとした加工がされています。水やオイルが付着した手でそのまま作業しても滑りにくく、しっかりと手に馴染みます。メッキがはがれにくいのも特長です。



支点

一般的なスパナと比べて、スタビレーのスパナの支点は柄の方に寄っています。この支点の差によって一か所に負荷が集中しにくく、力が掛けやすく破損のリスクが少ないです。



一般的


優れた頑丈性・靱性

スタビレーのスパナは、頑丈で粘り強いのが最大の特長。過度な負荷がかかっても折れずに曲がるので、破片が飛び散ることがありません。

他にはないこの特性が、航空業界から絶大な人気を誇る所以です。



ポンチ・タガネセット (樹脂トレータイプ)

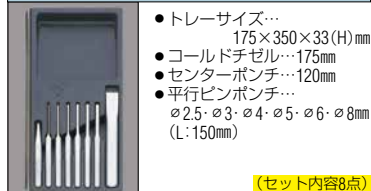

- トレーサイズ…
175×350×33(H)mm
- コールドチゼル…175mm
- センターポンチ…120mm
- 平行ピンポンチ…
φ2.5・φ3・φ4・φ5・φ6・φ8mm
(L:150mm)

品番 EA612TK-20 税抜価格 12,800円



▶ スパナの特徴



I型構造

スパナ中央部を削ぎ落し軽量化。指先にぴったりフィットし力が掛けやすい設計です。



優れた頑丈性・靱性

スタビレーのスパナは、頑丈で粘り強いのが最大の特長。過度な負荷でも、折れずに曲がるので破片が飛び散ることがありません。



梨地仕上げ

オイルが付着した状態でも滑りにくい。負荷が掛かりすぎても折れずに曲がる粘り強さと、曲がってもメッキが剥れにくい仕上げです。



両口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA615K	6×7・8・9・10×11 12×13・14×15・16×17 18×19・20×22・24×27 30×32 (10本組)	120~300	25,300円
EA615K-1	6×7・8・9・10×11 12×13・14×15・16×17 18×19・20×22 (8本組)	120~300	15,600円
EA615K-2	6×7・8・9・10×11 12×13・14×15 16×17・18×19 20×22・21×24 (9本組)	120~300	19,600円
EA615KA-100	6×7・8×10・11×13 12×14・17×19 (5本組)	120~220	10,620円

★工具袋付 (EA615KA-100)

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。

両口スパナセット (インチ)

品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA615KB-30A	1/4×9/16・3/8×7/16 1/2×9/16・9/16×5/8 19/32×11/16・5/8×3/4 11/16×13/16・3/4×7/8 25/32×13/16・7/8×15/16 11/8×19/16 (11本組)	140~300	35,300円

●材質…クロム合金鋼 ★ビニールケース付

薄口スパナセット (ダブルアングル)

品番	サイズ	厚み (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA615A	4.5・5・5.5・6・7・8mm (6本組)	2~3	70~96	13,620円
EA615A-1	3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9 10・11・12・13・14mm (15本組)	2~3	70~131	35,200円
EA615A-2A	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm (10本組)	2~3	70~116	22,300円
EA615A-2B	5/32"・3/16"・1/8"・7/32" 1/2"・9/16"・5/8"・11/16" 3/4"・1" (13本組)	2~3	70~131	32,500円

●材質…クロム合金鋼

片目片口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614SX	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22 (17本組)	125~300	58,200円
EA614SX-1	8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22 (11本組)	145~300	35,700円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント
●10° タイプ

両口スパナ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615KA-1	4×5	3.4×3.4	100	11	2,050円
EA615KA-3	5.5×7	3.7×3.7	120	19	1,770円
EA615KA-4	6×7	3.7×3.7	120	17	1,470円
EA615KA-5	7×8	4×4	140	25	1,960円
EA615KA-6	8×9	4×4	140	21	1,600円
EA615KA-7	8×10	4.5×4.5	140	33	1,810円
EA615KA-8	10×11	4.8×4.8	155	48	1,650円
EA615KA-9	10×12	5.3×5.3	170	51	2,160円
EA615KA-10	10×13	5.3×5.3	170	57	2,160円
EA615KA-10B	11×13	5.3×5.3	170	55	2,400円
EA615KA-11	12×13	5.3×5.3	170	64	1,960円
EA615KA-12	12×14	5.3×5.3	170	63	2,330円
EA615KA-13	13×14	5.3×5.3	190	70	2,390円
EA615KA-13B	13×15	5.3×5.3	190	73	2,500円
EA615KA-14	13×17	5.8×5.8	205	92	2,560円
EA615KA-15	14×15	5.8×5.8	190	81	2,130円
EA615KA-16	14×17	5.8×5.8	205	99	2,640円
EA615KA-19	16×17	5.8×5.8	205	100	2,280円
EA615KA-19B	16×18	6.7×6.7	220	125	2,900円
EA615KA-20	17×19	6.7×6.7	220	131	2,800円
EA615KA-22	18×19	6.7×6.7	220	147	2,720円
EA615KA-23	19×22	7.3×7.3	235	179	3,270円
EA615KA-26	20×22	7.3×7.3	235	185	3,140円
EA615KA-28	21×23	7.8×7.8	250	225	3,510円
EA615KA-28B	21×24	7.8×7.8	250	215	4,240円
EA615KA-29	22×24	7.8×7.8	250	232	3,710円
EA615KA-31	24×26	8.3×8.3	270	293	4,450円
EA615KA-32	24×27	8.3×8.3	280	299	4,240円
EA615KA-34	25×28	8.3×8.3	285	309	5,180円
EA615KA-35	27×30	9.4×9.4	300	412	6,150円
EA615KA-36	27×32	9.4×9.4	300	418	6,200円
EA615KA-37	30×32	9.4×9.4	300	451	5,930円
EA615KA-38	30×34	9.4×9.4	300	480	6,850円
EA615KA-41	32×36	10×10	325	546	10,600円
EA615KA-42	34×36	10×10	325	619	11,900円
EA615KA-43	36×41	11×11	375	800	14,300円
EA615KA-44	41×46	12×12	425	1040	18,900円

●材質…クロム合金鋼

両口スパナ (インチ)

品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615KB-1	1/4×9/16	4×4	140	21	1,720円
EA615KB-2	5/16×3/8	4.5×4.5	140	34	2,670円
EA615KB-3	3/8×7/16	4.8×4.8	155	48	2,090円
EA615KB-4	7/16×1/2	5.3×5.3	170	58	2,820円
EA615KB-5	1/2×9/16	5.3×5.3	190	73	2,470円
EA615KB-6	9/16×5/8	5.8×5.8	205	96	2,750円
EA615KB-7	19/32×11/16	5.8×5.8	205	105	2,930円
EA615KB-8	5/8×11/16	5.8×5.8	205	101	2,900円
EA615KB-9	5/8×3/4	6.7×6.7	220	135	3,060円
EA615KB-10	11/16×3/4	6.7×6.7	220	135	3,610円
EA615KB-11	11/16×13/16	7.3×7.3	235	167	3,500円
EA615KB-12	3/4×7/8	7.3×7.3	235	177	3,730円
EA615KB-15	7/8×15/16	7.8×7.8	250	235	4,360円
EA615KB-16	15/16×1	8.3×8.3	270	303	4,950円
EA615KB-17	11/8×15/16	9.4×9.4	300	502	6,750円

●材質…クロム合金鋼

[ショートサイズ] 片目片口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614SS	3.2・3.5・4・4.5・5 (5本組)	75~95	13,800円

●材質…クロム合金鋼

●6ポイント

●15° タイプ

●ビニールケース付

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。

薄口スパナ (ダブルアングル)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615A-3.2	3.2	2	70	5	2,450円
EA615A-3.5	3.5	2	70	5	2,450円
EA615A-4	4.0	2	70	5	2,380円
EA615A-4.5	4.5	2	70	5	2,380円
EA615A-5	5.0	2	78	7	2,380円
EA615A-5.5	5.5	2	78	7	2,380円
EA615A-6	6.0	2	78	6	2,420円
EA615A-7	7.0	2	91	9	2,380円
EA615A-8	8.0	3	96	16	2,420円
EA615A-9	9.0	3	103	19	2,470円
EA615A-10	10	3	105	22	2,470円
EA615A-11	11	3	116	27	2,520円
EA615A-12	12	3	116	27	2,720円
EA615A-13	13	3	131	37	2,800円
EA615A-14	14	3	131	36	3,220円

●材質…クロム合金鋼

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes


●ミリスizes

●ミリスizes

●ミリスizes

片目片口スパナ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614SX-6	6	4.5×6	125	18	2,520円
EA614SX-7	7	5×7	135	25	2,270円
EA614SX-8	8	5×7	145	28	2,310円
EA614SX-9	9	5.5×8	155	34	2,800円
EA614SX-10	10	5.5×8	165	43	2,620円
EA614SX-11	11	6×9	180	55	2,820円
EA614SX-12	12	6×9	180	61	2,880円
EA614SX-13	13	6.5×10	195	83	3,160円
EA614SX-14	14	6.5×10	210	88	3,190円
EA614SX-15	15	7×11	215	109	3,730円
EA614SX-16	16	7×11	230	108	4,120円
EA614SX-17	17	7.5×12	240	151	4,250円
EA614SX-18	18	7.5×12	255	151	4,720円
EA614SX-19	19	8×13	265	190	4,900円
EA614SX-20	20	8×13	280	219	5,470円
EA614SX-21	21	8.5×13	280	244	5,600円
EA614SX-22	22	8.5×14	300	268	5,910円
EA614SX-24	24	9.5×14	330	363	6,900円
EA614SX-27	27	10.5×16	385	502	7,830円
EA614SX-30	30	12×18	415	645	9,930円
EA614SX-32	32	12×18	430	666	10,500円
EA614SX-34	34	13×18	460	900	15,000円
EA614SX-36	36	13×19	480	951	18,200円
EA614SX-41	41	14×20	560	1322	23,900円

 ●材質…クロム合金鋼
●12ポイント
●10° タイプ

片目片口スパナセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614ST-1B	5.5・7・8・10・12・13・14・17・19 (9本組)	100~230	25,600円

●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

片目片ロスパナセット

●材質…クロム合金鋼

AS-drive

ビニールケース付

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614ST	6・7・8・9・10・11・ 12・13・17・19・ 22・24・27・30・32 (15本組)	105～ 360	64,700円
EA614ST-2	8・9・10・11・12・13・ 14・15・17・19・22 (11本組)	115～ 260	35,300円

●12ポイント ●15° タイプ

片目片ロスパナセット(インチ)

●材質…クロム合金鋼

AS-drive

品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA614SV	1/4・5/16・11/32・ 3/8・7/16・1/2・9/16・ 5/8・11/8・3/4 (10本組)	105～ 230	33,700円
EA614SV-120	1/4・9/32・5/16・ 11/32・3/8・7/16・ 1/2・9/16・19/32・ 5/8・11/8・3/4・ 29/32・13/16・7/8・ 15/16・1・1 1/16・1 1/8・ 1 1/4(20本組)	105～ 360	98,400円

●12ポイント ●15° タイプ

コンビネーションレンチセット(ラチェット式)

EA614SZ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614SZ	8・10・12・13・ 14・17・19 (7本組)	144～ 252	45,800円

EA614SZ-1

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614SZ-1	8・9・10・11・ 12・13・14・15・ 16・17・18・19 (12本組)	144～ 252	73,100円

●12ポイント ●15° タイプ
●デニムツールロール付

コンビネーションレンチ(ラチェット式)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614SZ-8	8.0	4.7×7.4	144	38	5,110円
EA614SZ-9	9.0	5.3×7.4	150	49	5,340円
EA614SZ-10	10	5.7×8.4	158	67	5,500円
EA614SZ-11	11	6.1×8.4	165	68	5,910円
EA614SZ-12	12	6.4×8.4	173	84	6,150円
EA614SZ-13	13	6.6×8.4	182	89	6,200円
EA614SZ-14	14	7.3×8.4	190	110	6,610円
EA614SZ-15	15	7.5×8.4	202	128	7,050円
EA614SZ-16	16	7.7×10	215	153	7,410円
EA614SZ-17	17	7.9×10	229	177	7,680円
EA614SZ-18	18	8.4×11.5	240	198	8,400円
EA614SZ-19	19	8.7×11.5	252	224	8,690円

●12ポイント ●15° タイプ

片目片ロスパナ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614ST-5.5	5.5	3.5×5.8	100	13	2,470円
EA614ST-6	6	3.6×6	105	15	2,240円
EA614ST-7	7	3.9×6	110	20	2,210円
EA614ST-8	8	4.2×7	115	21	2,160円
EA614ST-9	9	4.5×7	120	27	2,450円
EA614ST-10	10	4.8×7	125	35	2,450円
EA614ST-11	11	4.8×8	135	43	2,670円
EA614ST-12	12	5.3×8.5	140	46	2,800円
EA614ST-13	13	5.3×8.5	160	57	3,040円
EA614ST-14	14	5.3×8.5	165	68	3,060円
EA614ST-15	15	5.3×8.5	170	73	3,580円
EA614ST-16	16	5.8×10	180	89	3,940円
EA614ST-17	17	5.8×10	190	99	4,040円
EA614ST-18	18	6.7×11.5	200	126	4,490円
EA614ST-19	19	6.7×11.5	230	142	4,690円
EA614ST-20	20	7×13	235	176	5,550円
EA614ST-21	21	7.3×13	260	216	5,780円
EA614ST-22	22	7.3×13	260	220	5,780円
EA614ST-23	23	7.8×14	280	251	7,440円
EA614ST-24	24	7.8×14	280	254	6,660円
EA614ST-26	26	8.4×14.5	300	315	8,250円
EA614ST-27	27	8.4×14.5	300	345	8,010円
EA614ST-28	28	8.4×14.5	320	368	9,770円
EA614ST-29	29	8.9×16	330	420	10,700円
EA614ST-30	30	8.9×16	330	404	9,860円
EA614ST-32	32	9.4×16.5	360	484	10,500円
EA614ST-34	34	9.4×17	450	683	15,300円
EA614ST-36	36	10×18	460	787	18,800円
EA614ST-38	38	11×19	480	915	22,400円
EA614ST-41	41	11×19	480	1055	22,400円
EA614ST-46	46	13×20	500	1352	31,200円
EA614ST-50	50	14×21	530	1700	51,800円
EA614ST-55	55	15×22	560	2193	51,700円
EA614ST-60	60	16×24	590	2925	66,900円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●15° タイプ

片目片ロスパナ(インチ)

AS-drive

品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614SV-1	3/16	3×3.2	95	10	3,110円
EA614SV-2	1/8	3×3.2	95	10	3,110円
EA614SV-3	7/32	3×3.2	95	10	2,980円
EA614SV-4	15/64	3×3.2	95	9	3,160円
EA614SV-5	1/4	3.6×6	105	14	2,380円
EA614SV-6	9/32	3.9×6	110	17	2,800円
EA614SV-7	5/16	4.2×7	115	20	2,470円
EA614SV-8	11/32	4.5×7	120	26	2,800円
EA614SV-9	3/8	4.8×7	125	32	2,900円
EA614SV-10	7/16	4.8×8	135	41	3,040円
EA614SV-11	1/2	5.3×8.5	160	57	3,160円
EA614SV-12	9/16	5.3×8.5	165	68	3,580円
EA614SV-13	19/32	5.3×8.5	170	74	4,430円
EA614SV-14	5/8	5.8×10	180	88	4,040円
EA614SV-15	11/16	6.7×11.5	200	116	5,160円
EA614SV-16	3/4	6.7×11.5	230	144	5,210円
EA614SV-17	29/32	7×13	235	175	6,480円
EA614SV-18	15/16	7.3×13	260	204	6,200円
EA614SV-19	7/8	7.3×13	260	217	6,610円
EA614SV-20	15/16	7.8×14	280	255	7,540円
EA614SV-21	1	8.4×14.5	300	286	7,260円
EA614SV-22	1 1/16	8.4×14.5	300	327	8,510円
EA614SV-23	1 1/8	8.9×16	300	380	9,930円
EA614SV-24	1 1/4	9.4×16.5	360	504	11,500円
EA614SV-25	1 1/2	9.6×17	450	617	14,300円
EA614SV-26	1 3/8	10×18	460	796	20,600円
EA614SV-27	1 7/16	10×18	460	770	21,100円
EA614SV-28	1 1/2	11×19	480	961	22,700円
EA614SV-29	1 5/8	11×19	480	1021	26,500円
EA614SV-30	1 11/16	13×20	500	1343	33,700円
EA614SV-31	1 7/8	14×21	530	1779	38,700円
EA614SV-32	2	14×21	530	1817	44,100円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●15° タイプ

両口めがねレンチセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA616GC	6×7・8×9・10×11・ 12×13・14×15・16×17・ 18×19・20×22(8本組)	170～ 280	30,000円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●10° タイプ

両口めがねレンチ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GC-1	6×7	6×7	170	41	3,470円
EA616GC-2	8×9	7×8	179	49	3,290円
EA616GC-3	10×11	8.5×9.5	188	66	3,580円
EA616GC-4	12×13	9.5×10.5	203	78	3,910円
EA616GC-5	14×15	10.5×11.5	219	109	4,300円
EA616GC-6A	16×17	11.5×12.5	248	144	4,620円
EA616GC-7	17×19	12.5×13.5	250	162	4,900円
EA616GC-7A	18×19	12.5×13.5	251	157	5,160円
EA616GC-8	20×22	13.5×14.5	280	223	6,200円
EA616GC-9	21×23	13.5×14.5	328	281	7,540円
EA616GC-11	24×27	14.5×16	376	426	7,890円
EA616GC-13	30×32	18×18	429	608	9,930円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●10° タイプ

両口めがねレンチ

AS-drive

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GA-2	6.0×7.0	6.0×7.0	165	46	2,850円
EA616GA-3	8.0×9.0	7.0×8.0	180	62	2,900円
EA616GA-3B	8.0×10	7.0×9.0	180	61	3,710円
EA616GA-4	10×11	9.0×9.0	200	93	3,160円
EA616GA-4C	10×13	9.0×10	220	122	4,020円
EA616GA-5	12×13	9.0×10	220	126	3,450円
EA616GA-6C	13×17	10×12	245	169	4,560円
EA616GA-7	14×15	10×12	245	163	3,680円
EA616GA-8A	16×17	11×12	255	181	4,100円
EA616GA-10	17×19	12×13	270	220	4,720円
EA616GA-10A	18×19	12×13	275	228	4,620円
EA616GA-10E	18×21	12×13	300	279	6,480円
EA616GA-10C	19×22	13×14	300	315	5,910円
EA616GA-11	20×22	13×14	300	317	5,450円
EA616GA-12	21×23	13×14	315	312	6,790円
EA616GA-12A	21×24	13×14	330	384	7,520円
EA616GA-13	22×24	14×14	330	389	7,390円
EA616GA-14	24×26	14×15	330	427	8,120円
EA616GA-15	24×27	14×15	330	447	7,110円
EA616GA-16	25×28	14×15	350	414	8,510円
EA616GA-16A	27×30	15×15	360	595	9,990円
EA616GA-16B	27×32	15×16	360	596	9,590円
EA616GA-17	30×32	15×16	365	603	9,020円
EA616GA-18	36×41	17×18	440	1015	19,700円
EA616GA-20	46×50	19×20	535	1709	34,700円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●75° タイプ

両口めがねレンチ(インチ)

AS-drive

品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GC-101	1/4×9/16	7.0×8.0	107	26	9,000円
EA616GC-102	3/8×7/16	6.7×7.8	122	42	9,770円
EA616GC-103A	1/2×9/16	8.7×9.5	141	62	10,700円
EA616GC-104A	9/16×9/8	9.5×10.5	148	90	11,500円

●材質…クロム合金鋼 ●12ポイント
●10° タイプ

[HPQ]ロング両口めがねレンチ(インチ)

品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GG-1	7/32×1/4	5.3×5.8	184	29	8,520円
EA616GG-2	1/4×9/16	5.6×6	205	33	8,820円
EA616GG-3	3/8×7/16	8×8.7	250	79	9,740円
EA616GG-4	1/2×9/16	9.5×9.5	290	160	11,500円
EA616GG-5	5/8×3/4	11×12	363	298	13,600円
EA616GG-6	11/16×3/4	11×12	365	291	15,100円

●材質…合金鋼
●12ポイント ●15° タイプ

両口めがねレンチ(インチ)

品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GB-1	1/4×5/16	7×7	180	61	3,470円
EA616GB-2	3/8×7/16	9×9	200	88	3,940円
EA616GB-3	1/2×9/16	9×10	220	131	4,360円
EA616GB-3A	9/16×5/8	10×12	245	168	4,590円
EA616GB-4	19/32×11/16	11×12	255	177	4,820円
EA616GB-4A	5/8×3/4	12×13	270	235	5,210円
EA616GB-5	11/16×13/16	12×13	300	280	6,590円
EA616GB-5B	3/4×7/8	13×14	300	299	6,480円
EA616GB-7	29/32×13/16	13×14	300	333	6,790円
EA616GB-8	7/8×15/16	14×14	330	363	7,390円
EA616GB-9	15/16×1	14×15	330	419	8,210円
EA616GB-10	1 1/8×15/16	15×16	365	581	11,300円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●75° タイプ

一般的なスパナと比べて、スタビレーのスパナの支点は柄の方に寄っています。この支点の差によって一か所に負荷が集中しにくく、力が掛けやすく破損のリスクが少ないです。

支点の特徴



[ストレート型]両口めがねレンチセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA616GE	6×7・8×9・ 10×11・12×13・ 14×15・16×17・ 18×19・20×22 (8本組)	100～ 210	32,000円
EA616GE-70	8×9・10×11・ 12×13・14×15・ 16×17・18×19・ 20×22 (7本組)	115～ 210	18,100円

- 材質…クロム合金鋼
- 12ポイント
- ストレートタイプ

フレックスレンチセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA612GA	8.0×9.0・10×11・ 12×13・14×15・ 16×17・18×19・ 20×22 (7本組)	201～ 288	58,800円

フレックスレンチ (単品)

品番	サイズ (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA612GA-1※	6.0×7.0	9.5×11	182	51	7,660円
EA612GA-2	8.0×9.0	11.9×13.4	201	81	6,990円
EA612GA-3	10×11	14.7×15.9	202	102	6,990円
EA612GA-5	14×15	19.7×20.9	227	197	8,060円
EA612GA-6	16×17	22.2×23.5	247	234	9,680円
EA612GA-6C	17×19	23.7×26.3	250	277	9,800円

- 材質…クロム合金鋼
- 12ポイント (※GA-1のみ6ポイント)
- 両端稼働のダブルフレックスタイプ
- 自由に角度を変えながら、入り込んだ箇所でも効率的に作業が行えます。
- 梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。

ラチェットめがねレンチセット

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA602CD-70A	9×10・12×13・ 14×15・17×19 (4本組)	139～ 205	27,800円
EA602CD-70B	7×8・9×10・ 10×11・12×13・ 14×15・16×18・ 17×19 (7本組)	109～ 205	47,800円

- 70Aはビニールポーチ付
- 70Bはツールロール付
- ストレートタイプ
- 12ポイント

ラチェットめがねレンチ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA602CD-1	7×8	9	109	55	4,930円
EA602CD-2	9×10	9	139	80	5,670円
EA602CD-3	10×11	12	170	144	7,010円
EA602CD-4	12×13	12	170	135	7,110円
EA602CD-5	14×15	12	170	126	7,810円
EA602CD-6	16×18	12	205	196	8,520円
EA602CD-7	17×19	12	205	188	9,490円

- ストレートタイプ
- 12ポイント

[ストレート型]両口めがねレンチ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GE-1	6×7	4.5	100	14	3,240円
EA616GE-2	8×9	5.5	115	19	3,370円
EA616GE-2B	8×10	6	115	18	3,090円
EA616GE-3	10×11	6	130	28	3,190円
EA616GE-4	12×13	6.5	150	42	3,630円
EA616GE-4B	13×17	8	170	57	4,100円
EA616GE-5	14×15	7.5	165	55	3,860円
EA616GE-5B	16×17	8	170	68	4,070円
EA616GE-7	17×19	8	185	78	4,120円
EA616GE-7A	18×19	9	185	84	4,170円
EA616GE-7B	19×22	9	210	109	5,290円
EA616GE-8	20×22	9	210	109	5,060円
EA616GE-9	21×24	10	235	128	6,560円
EA616GE-10	24×27	11	290	225	6,280円
EA616GE-10A	27×32	12	320	283	8,840円
EA616GE-11	30×32	12	325	289	8,660円
EA616GE-12	30×34	12	325	307	10,100円

- 材質…クロム合金鋼
- 12ポイント
- ストレートタイプ

オープンリングスパナ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	ポイント (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA605AA-1	8.0×10	7.0×8.5	145	6	39	4,680円
EA605AA-1B	9.0×11	8.5×9.0	155	6	54	5,300円
EA605AA-1C	10×11	8.5×9.0	155	6	59	4,930円
EA605AA-2	10×12	8.5×9.5	160	6	55	5,230円
EA605AA-3	11×13	9.0×10	170	6	80	5,110円
EA605AA-4	12×14	9.5×10.5	180	6	89	5,300円
EA605AA-4B	14×17	10.5×12	200	12	115	5,670円
EA605AA-5	17×19	12×13	220	12	151	6,250円
EA605AA-6	19×22	13×15	230	12	192	7,730円
EA605AA-7	22×24	15×16	245	12	251	8,630円
EA605AA-8	24×27	16×17.5	270	12	310	10,500円
EA605AA-9	27×36	16×19	300	12	414	13,000円
EA605AA-10	30×32	20×22	300	12	455	13,900円

インチサイズ

品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	ポイント (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA605AB-0.5	1/4×9/16	5.5×7.0	105	6	32	6,740円
EA605AB-1	5/16×3/8	7.0×8.5	145	6	39	6,740円
EA605AB-2	3/8×7/16	8.5×9.0	155	6	57	6,820円
EA605AB-3	1/2×9/16	9.5×10.5	180	6	87	7,410円
EA605AB-4	5/8×3/4	12×13	220	12	148	8,480円

- 材質…クロム合金鋼
- 10"タイプ

ラチェットめがねレンチセット (インチ)

品番	サイズ (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA602CD-70C	1/4×5/16・5/16×1/2・ 3/8×7/16・1/2×9/16・ 5/8×1/16・3/4×7/8・ 13/16×15/16 (7本組)	109～ 235	47,800円

- ストレートタイプ
- 12ポイント

ラチェットめがねレンチ (インチ)

品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA602CD-101	1/4×5/16	9×9	109	65	4,730円
EA602CD-102	5/16×1/2	9×9	109	60	8,700円
EA602CD-103	3/8×7/16	9×9	139	90	5,430円
EA602CD-104	1/2×9/16	12×12	174	164	6,570円
EA602CD-105	5/8×1/16	12×12	205	257	7,960円
EA602CD-106	3/4×7/8	13×13	235	296	8,480円
EA602CD-107	13/16×15/16	12×12	235	281	8,920円

- ストレートタイプ
- 12ポイント

[ストレート型]TORX両口めがねレンチセット

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA616TR	E6×E8・E10×E12・ E14×E18・E20×E24 (4本組)	115.5～ 227	21,600円

- 材質…クロム合金鋼
- ストレートタイプ
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

[ストレート型]TORX両口めがねレンチ

品番	サイズ	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616TR-1	E6×E8	4.5×5.5	115.5	17	4,280円
EA616TR-2	E10×E12	6.5×7.5	149.5	33	4,460円
EA616TR-3	E14×E18	8×9.5	185	71	5,290円
EA616TR-4	E20×E24	10.5×12.5	227	129	7,130円

- 材質…クロム合金鋼
- ストレートタイプ

オフセット片口めがねレンチ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613B-24	24	17	180	381	10,500円
EA613B-27	27	17	190	421	11,000円
EA613B-30	30	18	200	525	11,800円
EA613B-32	32	18	235	712	14,000円
EA613B-36	36	20	245	816	15,400円
EA613B-41	41	22	265	910	18,400円
EA613B-42	42	22	265	919	21,000円
EA613B-46	46	23	280	1192	20,700円
EA613B-50	50	25.5	290	1426	23,400円
EA613B-55	55	28	300	1541	25,800円
EA613B-60	60	30.5	345	2260	33,200円
EA613B-65	65	33	355	2603	35,900円
EA613B-70	70	35.5	365	2882	42,900円
EA613B-75	75	38	375	3058	46,600円
EA613B-80	80	40.5	385	3889	57,500円
EA613B-85	85	40.5	385	3648	59,500円
EA613B-90	90	45	410	5238	109,600円
EA613B-95	95	45	410	4630	117,700円

めがねレンチ用ハンドル

品番	全長 (mm)	適合レンチ (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613B-1	460	24～30	605	9,130円
EA613B-2	610	32～42	1562	11,400円
EA613B-3	760	46～55	2820	18,700円
EA613B-4	860	60～100	3705	24,500円

- レンチとハンドルは併用してお使い下さい。

オフセット型ラチェットめがね (インチ)

品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA602CE-51	1/4×5/16	9×9	109	50	5,550円
EA602CE-52	3/8×7/16	9×9	139	80	6,420円

- 25"タイプ
- 12ポイント

- ボルトの角に当たるのを、わずかに避けて刃に当たる面積を増やすことでずれるのを防ぎ、トルクの伝達を増大します。

T型ユニバーサルBOXレンチ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GF-1	5.5×7	5.3×5.8	185	28	8,550円
EA616GF-2	6×8	5.6×6	205	34	9,760円
EA616GF-3	9×11	8×8.7	250	80	9,880円
EA616GF-4	10×11	8×8.7	250	80	9,880円
EA616GF-5	12×14	9.5×9.5	290	162	10,700円
EA616GF-6	13×14	9.5×9.5	290	160	12,000円
EA616GF-7	17×19	11×12	365	296	13,500円
EA616GF-8	18×19	11×12	365	295	15,800円
EA616GF-9	19×22	13×14.3	408	520	17,800円
EA616GF-10	20×22	13×14.3	409	515	18,200円

- 材質…合金鋼
- 12ポイント
- 15"タイプ

スターターめがねレンチ

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GJ-1	10×12	6.5	150	53	6,720円
EA616GJ-2	11×13	6.5	150	50	6,350円
EA616GJ-4	14×17	7.5	179	91	7,980円
EA616GJ-5	15×17	7.5	184	89	7,940円
EA616GJ-6	16×18	8.5	200	96	9,700円
EA616GJ-7	19×22	9	225	164	10,200円

- 材質…クロム合金鋼
- 12ポイント
- ストレートタイプ
- 独特の曲がり角度の為、入り込んだ箇所でも威力を発揮します。

ナットレンチセット (ラチェット式)

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA605AF-50A	10mm～3/8"・11mm～7/16"・ 14mm～9/16"・17mm～21/32"・ 19mm～3/4" (5本組)	133～239mm	56,000円
EA605AF-60A	8mm～5/16"・10mm～3/8"・ 13mm～1/2"・14mm～9/16"・ 17mm～21/32"・19mm～3/4" (6本組)	121～239mm	67,400円

- インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
- 独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。

ナットレンチ (ラチェット式)

品番	サイズ	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA605AF-8	8mm～5/16"	4	121	60	10,000円
EA605AF-12	12mm～15/32"	5	146	100	11,100円
EA605AF-13	13mm～1/2"	6	168	154	11,300円
EA605AF-14	14mm～9/16"	6	175	180	11,500円
EA605AF-16	16mm～5/8"	7	191	270	12,500円
EA605AF-17	17mm～21/32"	7	202	310	13,500円
EA605AF-19	19mm～3/4"	7	239	380	14,800円

- 材質…ステンレス
- ユニオンナット用
- インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
- 独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。

- 高品質・高精度の高張力合金鋼を使用する事で剛性はそのまに軽量化を実現しています。(High-Performance-Quality)


(1/4"・3/8"DR) ソケットレンチセット



品番 **EA617BC-9** 税抜価格 **141,300円**

- 差込角...1/4"・3/8"
- (1/4")ソケット(6角)....4・4.5・5・5.5・6・7・8・9mm
- (3/8")ソケット(12角)....10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm
- (3/8")ディーブソケット...(5/8")16mm
- (1/4")⊕ビット...#1・#2・#3
- (1/4")⊖ビット...0.5×3・0.6×3.5・0.8×4・1.0×5.5・1.2×6.5・1.6×8mm
- (1/4")ヘキサゴンビット...3・4・5・6・8mm
- (1/4")ボジドライブビット...#2
- (1/4")ビットホルダー...1/4"・3/8"
- ソケットアダプター...3/8"凸×1/4"凹
- (1/4")ドライバーハンドル...150mm
- (1/4")T型スライドハンドル...165mm
- エクステンションバー...(1/4")150・76・(3/8")240mm
- ユニバーサルジョイント...(1/4")37・(3/8")46mm
- ラチェットハンドル...(1/4")117・(3/8")193mm

(1/4"・1/2"DR) ソケットレンチセット

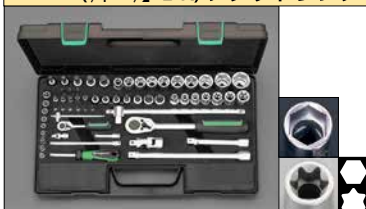

品番 **EA617DC-5A** 税抜価格 **151,000円**

- 差込角...1/4"・1/2"
- ソケット(6角)....(1/4")4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
- (1/2")13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm
- TORXソケット...(1/4")E4・E5・E6・E7・E8
- (1/2")E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
- Hexビットソケット...(1/4")3・4・5
- (1/2")6・8・10・12・14mm
- TORXビットソケット...(1/4")T8・T9・T10・T15・T20・T25
- (1/2")T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
- ラチェットハンドル...1/4" (117mm)・1/2" (265.5mm)
- T型スライドハンドル...1/4" (116mm)・1/2" (300mm)
- ドライバーハンドル...1/4" (150mm)
- エクステンションバー...1/4" (55mm・150mm)・1/2" (130mm・255mm)
- ユニバーサルジョイント...1/4"・1/2"
- 異なる2サイズの差込角工具を含んだ利便性の高いセットです。

(1/4"・3/8"・1/2"DR) TORXソケットセット



品番 **EA617YJ-3** 税抜価格 **73,500円**

- 差込角...1/4"・3/8"・1/2"
- TORXソケット...(1/4")E4・E5・E6
- (3/8")E7・E8・E10・E12
- (1/2")E11・E14・E16・E18・E20・E24
- TORXビットソケット...(1/4")T8・T9
- (3/8")T10・T15・T20・T25・T27
- (1/2")T30・T40・T45・T50・T55・T60
- TORXビット(イジリ止め付)...T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- TORXコントローラー
- ビットホルダー

1/4" (6.35mm) 差込角

(1/4"DR) ソケットレンチセット



品番 **EA617BC-8** 税抜価格 **84,800円**

- ソケット(6角)....4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
- ⊕ビットソケット...#1・#2
- ⊖ビットソケット...3.5×0.6・5.5×1.0・8×1.2mm
- Hexビットソケット...3・4・5・6・8mm
- ボジドライブビットソケット...#1・#2
- ドライバーハンドル...150mm
- T型スライドハンドル...116mm
- エクステンションバー...54・150mm
- ユニバーサルジョイント...37mm
- ラチェットハンドル...117mm

(1/4"DR) ソケットレンチセット



品番 **EA617BC-2A** 税抜価格 **65,700円**

- ソケット(6角)....3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
- Hexビットソケット...3・4・5・6mm
- ラチェットハンドル...117mm
- エクステンションバー...150mm
- ユニバーサルジョイント
- ドライバーハンドル...150mm
- T型スライドハンドル

(1/4"DR) ソケットレンチセット



品番 **EA617BC-10** 税抜価格 **55,300円**

- ソケット(6角)....5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
- ⊕ビット...#1・#2
- Hexビット...4・5・6mm
- TORXビット...T10・T15・T20・T25・T30
- (1/4")ビットホルダー...25mm
- エクステンションバー...54・150mm
- ラチェットハンドル...117mm

(1/4"DR) ソケットレンチセット(インチ)



品番 **EA617BC-14** 税抜価格 **65,700円**

- ソケット(6角)...1/8"
- ソケット(12角)...5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"
- ラチェットハンドル(クイックリリース)...117mm
- ドライバーハンドル(クイックリリース)...150mm
- エクステンションバー(クイックリリース)...54・150mm
- (1/4")ビットホルダー
- ユニバーサルジョイント(クイックリリース)

(1/4"DR) ソケットレンチセット



品番 **EA617BC-5A** 税抜価格 **44,900円**

- ソケット(6角)....4・5・5.5・6・7・8・10・11・13mm
- エクステンションバー...54・150mm
- ユニバーサルジョイント
- ラチェットハンドル...117mm

(1/4"DR) ソケットレンチセット(インチ)



品番 **EA617BC-7A** 税抜価格 **46,600円**

- ソケット(6角)....3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"
- ラチェットハンドル...117mm
- エクステンションバー...54・150mm
- ユニバーサルジョイント

(1/4"DR) ソケットレンチセット



品番 **EA617BC-16** 税抜価格 **70,100円**

- ソケット(6角)....3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
- Hexビットソケット...3・4・5・6mm
- ラチェットハンドル(クイックリリース)...117mm
- エクステンションバー(クイックリリース)...150mm
- ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
- ドライバーハンドル(クイックリリース)...150mm
- T型スライドハンドル...116mm

(1/4"DR) ソケットレンチセット



品番 **EA617BC-11** 税抜価格 **61,700円**

- ソケット(6角)....3.5・4・4.5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
- ラチェットハンドル(クイックリリース)...117mm
- エクステンションバー(クイックリリース)...54・150mm
- ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
- ドライバーハンドル(クイックリリース)...150mm
- T型スライドハンドル...116mm

(1/4"DR) ソケットレンチセット(インチ)



品番 **EA617BC-15** 税抜価格 **95,600円**

- ソケット(6角)....1/8"
- ソケット(12角)...5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"
- ディープソケット(12角)....5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"
- フレックスソケット...1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"
- ラチェットハンドル(クイックリリース)...117mm
- ドライバーハンドル(クイックリリース)...150mm
- エクステンションバー(クイックリリース)...54・150mm
- ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
- (1/4")ビットホルダー

1/4" (6.35mm) 差込角

(1/4"DR) ラチェットハンドル

●差込角…1/4"

品番	ギア数	全長 (mm)	仕様	税抜価格
EA617XR-14	22歯	117	ストレート	15,800円
EA617XR-104	ヘッドリベアキット			10,400円

(1/4"DR) ラチェットハンドル

●差込角…1/4"

品番	ギア数	全長 (mm)	仕様	税抜価格
EA617XR-16	60歯	118	ストレート	12,500円

●首振りタイプ

(1/4"DR) ラチェットハンドル(クイックリリース)

●差込角…1/4"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-17A	80歯	117	19,100円
EA617XR-105	ヘッドリベアキット		10,700円

(1/4"DR) [首振り型] ラチェットハンドル(クイックリリース)

●差込角…1/4"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-41	80歯	170	26,500円

●ロック式 ●左右切替式
●FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。
●ワンタッチの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
●30°から60°首振りタイプ

(1/4"DR) ラチェットハンドル(クイックリリース)

●差込角…1/4"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-15	80歯	117	18,200円
EA617XR-18A	80歯	153	22,800円
EA617XR-105	ヘッドリベアキット		10,700円

(1/4"DR) ドライバーハンドル

●差込角…1/4"
●全長…150mm

品番 EA617XR-11 税抜価格 3,140円

●ロック式 ●左右切替式
●FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。
●ワンタッチの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ

(1/4"DR) ドライバーハンドル(フレキシブル)

品番 EA617XR-22A 税抜価格 6,300円

●差込角…1/4" ●全長…240mm
●軸長…110mm
●フレキシブルシャフト ●右回し(仮締め)専用
●コーナーや天井間隙など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。

(1/4"DR) ナットスピンナーハンドル

品番 EA617XR-9 税抜価格 9,130円

●差込角…1/4" ●全長…155mm

●左右切替式 ●ロック式
●ワンタッチの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
●FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。

(1/4"DR) ドライバーハンドル(クイックリリース)

●差込角…1/4"
●全長…150mm

品番 EA617XR-21 税抜価格 3,630円

●ロック機能付 ●ソケット等の着脱が容易です。

●差込角…1/4" ●全長…240mm
●軸長…110mm
●フレキシブルシャフト ●右回し(仮締め)専用
●コーナーや天井間隙など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。

(1/4"DR) T型スライドハンドル(クイックリリース)

品番 EA617XR-10R 税抜価格 3,550円

●差込角…1/4" ●全長…116mm ●ロック機能付

Hexビット用ラチェットハンドル

●六角対辺…1/4"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-19	22歯	117	19,100円
EA617XR-109	ヘッドリベアキット		11,300円

Hexビット用ラチェットハンドル

●六角対辺…1/4"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-20A	80歯	117	21,300円

●FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。

(1/4"DR) T型スライドハンドル

品番 EA617XR-10 税抜価格 2,980円

●差込角…1/4" ●全長…116mm

(1/4"DR) フレキシブルエクステンションバー

品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-7	152	5,450円

●差込角…1/4"

(1/4"DR) エクステンションバー(クイックリリース)

品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-6F	54	2,650円
EA617XR-6H	150	2,910円
EA617XR-6K	356	5,590円

●差込角…1/4" ●ロック機能付

(1/4"DR) エクステンションバー

品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-6A	54	2,260円
EA617XR-6B	100	2,320円
EA617XR-6C	150	2,480円
EA617XR-6D	254	3,460円
EA617XR-6E	356	4,010円

●差込角…1/4"

(1/4"DR) スイベルエクステンションバー

品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-8A	54	2,590円
EA617XR-8B	100	2,960円
EA617XR-8C	150	3,090円
EA617XR-8D	254	4,040円
EA617XR-8E	356	4,540円

●差込角…1/4"
●±8°まで角度をつけることができます。
●最大トルク…40N・m

(1/4"DR) ロッキングアダプター

品番 EA617XR-27 税抜価格 7,940円

●差込角…1/4" ●全長…42mm
●側面ローレット加工 ●六角棒レンチ付

(1/4"DR) ユニバーサルジョイント

●差込角…1/4"
●全長…38mm

品番 EA617XR-3 税抜価格 7,000円

(1/4"DR) ソケットアダプター

●側面ローレット加工

品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-1	3/8"	1/4"	25	2,820円
EA617XR-24	1/2"	1/4"	28	4,150円

●差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。

(1/4"DR) ソケットアダプター

品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-2	3/8"	1/4"	13	5,110円

●側面ローレット加工
●ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。

ロックアダプターについて

先端の爪部分がしっかりとソケットを保持し、離れません。アダプター真ん中のスイベル部分を下に引っ張るとロックが解除されます。

(1/4"DR) ユニバーサルジョイント(クイックリリース)

●差込角…1/4"
●全長…45mm
●ロック機能付

品番 EA617XR-26 税抜価格 8,150円

●ソケット等の着脱が容易です。

(1/4"DR) ソケットアダプター

●側面ローレット加工

品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-1	3/8"	1/4"	25	2,820円
EA617XR-24	1/2"	1/4"	28	4,150円

●差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。

(1/4"DR) ソケットアダプター

品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-2	3/8"	1/4"	13	5,110円

●側面ローレット加工
●ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。

(1/4"DR) ビットアダプター

●差込角…1/4"

品番	六角対辺	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-4	1/4"	25	4,800円

●側面ローレット加工

(1/4"DR) ソケットセット

●差込角…1/4"
●手締め時に便利なローレット加工

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XC	6-7-8-10-11-12-13 (7個組)	23	9,720円

(1/4"DR) ソケット (単品)

(1/4"DR) ソケットアダプター

品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-2	3/8"	1/4"	13	5,110円

●側面ローレット加工
●ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。

(1/4"DR) ビットアダプター

●差込角…1/4"

品番	六角対辺	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-4	1/4"	25	4,800円

●側面ローレット加工

(1/4"DR) ソケット (単品)

●差込角…1/4"
●手締め時に便利なローレット加工

ミリサイズ				インチサイズ			
品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)
EA617XC-3	3	5.6	23	EA617XD-1	1/8	5.6	23
EA617XC-3.2	3.2	5.6	23	EA617XD-1C	9/32	6.7	23
EA617XC-3.5	3.5	6	23	EA617XD-2	3/16	7.6	23
EA617XC-4	4	6.7	23	EA617XD-3	7/32	8.6	23
EA617XC-4.5	4.5	7.3	23	EA617XD-4	1/4	9.4	23
EA617XC-5	5	7.9	23	EA617XD-5	9/32	10.7	23
EA617XC-5.5	5.5	8.5	23	EA617XD-6	5/16	11.6	23
EA617XC-6	6	9.2	23	EA617XD-7	11/32	12.7	23
EA617XC-7	7	10.7	23	EA617XD-8	3/8	13.7	23
EA617XC-8	8	11.6	23	EA617XD-9	7/16	15.8	23
EA617XC-9	9	12.8	23	EA617XD-10	1/2	17.3	23
EA617XC-10	10	14.3	23	EA617XD-11	9/16	18.8	24
EA617XC-11	11	15.5	23				
EA617XC-12	12	16.5	23				
EA617XC-13	13	17.8	23				
EA617XC-14	14	18.8	24				

(1/4"DR) ソケットセット

●差込角…1/4"
●手締め時に便利なローレット加工

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XA	6-7-8-10-11-12-13 (7個組)	23	9,850円

(1/4"DR) ソケット (単品)

●差込角…1/4"
●手締め時に便利なローレット加工

ミリサイズ				インチサイズ			
品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)
EA617XA-5	5	7.9	23	EA617XB-1C	9/32	6.7	23
EA617XA-5.5	5.5	8.5	23	EA617XB-1	3/16	7.6	23
EA617XA-6	6	9.2	23	EA617XB-2	7/32	8.6	23
EA617XA-7	7	11	23	EA617XB-3	1/4	9.4	23
EA617XA-8	8	12	23	EA617XB-4	9/32	10.7	23
EA617XA-9	9	13	23	EA617XB-5	5/16	11.6	23
EA617XA-10	10	14.5	23	EA617XB-6	11/32	12.7	23
EA617XA-11	11	15.5	23	EA617XB-7	3/8	13.7	23
EA617XA-12	12	17	23	EA617XB-8	7/16	15.8	23
EA617XA-13	13	18	23	EA617XB-9	1/2	17.3	23
EA617XA-14	14	19.5	24	EA617XB-10	9/16	18.8	24

//////////////////////////////////// 1/4"(6.35mm) 差込角 //////////////////////////////////////

(1/4"DR) [HPQ] ディープソケット



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XE-4	4	6.7	50	5,060円
EA617XE-5	5	7.9	50	4,720円
EA617XE-5.5	5.5	8.5	50	4,720円
EA617XE-6	6	9.2	50	4,720円
EA617XE-7	7	10.7	50	4,620円
EA617XE-8	8	11.6	50	4,490円
EA617XE-9	9	12.8	50	4,980円
EA617XE-10	10	14.3	50	4,740円
EA617XE-11	11	15.5	50	4,980円
EA617XE-12	12	16.5	50	4,640円
EA617XE-13	13	17.8	50	4,590円

●手締め時に便利なローレット加工

●AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに避けて辺に当る面積を増すこととするのを防ぎ、トルクの伝達を増大します。

(1/4"DR) [HPQ] ディープソケット



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XG-5	5.0	7.9	50	4,380円
EA617XG-5.5	5.5	8.5	50	4,410円
EA617XG-6	6.0	9.2	50	4,380円
EA617XG-7	7.0	10.4	50	4,380円
EA617XG-8	8.0	11.6	50	4,380円
EA617XG-9	9.0	13	50	4,380円
EA617XG-10	10	14.2	50	4,380円
EA617XG-11	11	15.5	50	4,590円
EA617XG-12	12	16.8	50	4,590円
EA617XG-13	13	17.8	50	4,590円
EA617XG-14	14	19	50	4,590円

●HPQ
●高品質・高精度の高張力合金鋼を使用する事で剛性はそのまに軽量化を実現しています。(High-Performance-Quality)

(1/4"DR) ディープソケット(インチ)



品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XG-101	3/16	7.6	50	4,360円
EA617XG-101C	9/32	6.7	50	4,560円
EA617XG-102	7/32	8.6	50	4,360円
EA617XG-103	1/4	9.6	50	4,380円
EA617XG-104	9/32	10.6	50	4,490円
EA617XG-105	5/16	11.6	50	4,460円
EA617XG-106	11/32	12.6	50	4,560円
EA617XG-107	3/8	13.6	50	4,540円
EA617XG-108	7/16	15.7	50	4,560円
EA617XG-109	1/2	17.3	50	4,720円
EA617XG-110	9/16	19.3	50	4,720円

(1/4"DR) ディープスлайнソケット(インチ)



品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XJ-11	7/32	8.6	50.8	5,630円
EA617XJ-12	1/4	9.5	50.8	5,910円
EA617XJ-13	5/16	11.6	50.8	6,090円

(1/4"DR) スプラインソケット(インチ)



品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XJ-2	1/4	9.5	22.2	5,390円
EA617XJ-3	9/32	11.2	22.2	5,390円
EA617XJ-4	5/16	11.6	22.2	5,390円
EA617XJ-5	3/8	13.8	23	5,470円
EA617XJ-6	7/16	15.7	25	5,470円

(1/4"DR) TORXソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617XH	E4・E5・E6・E7・E8 E10 (6個組)	23	11,750円

(1/4"DR) TORXソケット(単品)



品番	サイズ	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XH-4	E4	5.6	23	2,070円
EA617XH-5	E5	6.7	23	2,070円
EA617XH-6	E6	8	23	2,070円
EA617XH-7	E7	9.6	23	2,070円
EA617XH-8	E8	10.5	23	2,070円
EA617XH-10	E10	13	23	2,310円

●手締め時に便利なローレット加工

(1/4"DR) Hexビットソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XL-100	3・4・5・6・8 (5個組)	28	10,560円

(1/4"DR) Hexビットソケット(単品)



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XL-103	3	28	2,210円
EA617XL-104	4	28	2,210円
EA617XL-105	5	28	2,210円
EA617XL-106	6	28	2,210円
EA617XL-108	8	28	2,210円

●手締め時に便利なローレット加工

(1/4"DR) ⊕ ⊖ ビットソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617XM	⊕ #1・#2・#3 ⊖ 3.5・4.0・5.5 (6個組)	28	11,900円

(1/4"DR) ⊕ ビットソケット(単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617XM-1	⊕ #1	28	2,210円
EA617XM-2	⊕ #2	28	2,210円
EA617XM-3	⊕ #3	28	2,210円

(1/4"DR) ⊖ ビットソケット(単品)



品番	刃幅×刃厚 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XM-103	⊖ 3.5×0.6	28	2,110円
EA617XM-104	⊖ 4.0×0.8	28	2,110円
EA617XM-105	⊖ 5.5×1.0	28	2,110円
EA617XM-108	⊖ 8.0×1.2	28	2,110円

(1/4"DR) クロウフットスパナ



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YS-8	8	25.5	9,120円
EA617YS-9	9	25.5	9,120円
EA617YS-10	10	25.5	9,120円

●ソケットやレンチ類の入れない奥まった場所の作業に。
●タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。

(1/4"DR) Hexビットソケット(インチ)



品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA617XL-201	1/16	55	3,710円
EA617XL-202	5/64	55	3,600円
EA617XL-203	3/32	55	3,600円
EA617XL-204	7/64	55	3,600円
EA617XL-205	1/8	55	3,600円
EA617XL-206	9/64	55	3,600円
EA617XL-207	5/32	55	3,600円
EA617XL-208	3/16	55	3,600円
EA617XL-209	7/32	55	3,600円
EA617XL-210	1/4	55	3,600円

●手締め時に便利なローレット加工

(1/4"DR) TORXビットソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA611BD	T10・T15・T20・T25・ T27・T30・T40 (7個組)		16,560円

(1/4"DR) TORXビットソケット(単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA611BD-8	T8	28	2,470円
EA611BD-9	T9	28	2,470円
EA611BD-10	T10	28	2,470円
EA611BD-15	T15	28	2,470円
EA611BD-20	T20	28	2,470円
EA611BD-25	T25	28	2,470円
EA611BD-27	T27	28	2,450円
EA611BD-30	T30	28	2,470円
EA611BD-40	T40	28	2,780円

●手締め時に便利なローレット加工

(1/4"DR) TORXビットソケット(イジリ止付)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617XM-208	T8	28	2,540円
EA617XM-209	T9	28	2,540円
EA617XM-210	T10	28	2,540円
EA617XM-215	T15	28	2,540円
EA617XM-220	T20	28	2,540円
EA617XM-225	T25	28	2,540円
EA617XM-227	T27	28	2,620円
EA617XM-230	T30	28	2,540円
EA617XM-240	T40	28	2,620円

●手締め時に便利なローレット加工

(1/4"DR) ポジドライブビットソケット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617XM-301	PZ#1	28	2,260円
EA617XM-302	PZ#2	28	2,260円

●手締め時に便利なローレット加工



3/8" (9.53mm) 差込角



品番 **EA617CC-1A** 税抜価格 **79,600円**

- 差込角...3/8"
- ソケット (12角) ... (セット内容19点)
- ラチェットハンドル...193mm
- エクステンションバー...76mm・240mm
- T型スライドハンドル...165mm
- ユニバーサルジョイント



品番 **EA617CC-100** 税抜価格 **73,900円**

- 差込角...3/8"
- ソケット (6角) ... (セット内容19点)
- ラチェットハンドル...193mm
- T型スライドハンドル...165mm
- エクステンションバー...76mm・240mm
- ユニバーサルジョイント...46mm



品番 **EA617CC-17** 税抜価格 **63,000円**

- 差込角...3/8"
- ソケット (12角) ... (セット内容15点)
- 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- ラチェットハンドル...193mm
- エクステンションバー...76・240mm
- ユニバーサルジョイント



品番 **EA617CC-7A** 税抜価格 **63,000円**

- 差込角...3/8"
- ソケット (6角) ... (セット内容15点)
- 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- ラチェットハンドル...193mm
- エクステンションバー...76mm・240mm
- ユニバーサルジョイント



品番 **EA617CC-15** 税抜価格 **92,800円**

- 差込角...3/8"
- ソケット (12角) ... (セット内容44点)
- 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm
- ディープソケット (12角) ...16mm・9/16"・20.8mm・13/16"
- ヘキサゴンピットソケット...3・4・5・6・7・8・10mm
- 片目片口スパン (12角) ...7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm
- T型スライドハンドル...165mm
- エクステンションバー...76・240mm
- ユニバーサルジョイント...46mm
- ラチェットハンドル...193mm



品番 **EA617CC-12A** 税抜価格 **41,700円**

- 差込角...3/8"
- ソケット ... E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14 (セット内容20点)
- TORXビットソケット...T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
- ラチェットハンドル...193mm
- T型スライドハンドル...165mm
- エクステンションバー...125・240mm
- ユニバーサルジョイント



品番 **EA617CC-14** 税抜価格 **73,900円**

- 差込角...3/8"
- ソケット (12角) ... (セット内容17点)
- 1/4"・9/16"・3/8"・11/32"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・19/16" mm
- ディープソケット (12角) ...16mm・9/16"
- T型スライドハンドル...165mm
- エクステンションバー...76・240mm
- ユニバーサルジョイント...46mm
- ラチェットハンドル...193mm



品番 **EA617YR-14** ギア数 30歯 全長 (mm) 193 税抜価格 **17,000円**



 
品番 **EA617YR-15** ギア数 60歯 全長 (mm) 194 税抜価格 **13,900円**

品番 **EA617YR-113** ヘッドリベアキット 税抜価格 **9,730円**




品番 **EA617YR-21A** ギア数 80歯 全長 (mm) 193 税抜価格 **19,600円**

- 差込角...3/8"
- ヘッドリベアキット **10,300円**
- 差込角...3/8"
- 左右切替式
- ロッキング式
- ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
- FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。




品番 **EA617YR-12** ギア数 80歯 全長 (mm) 193 税抜価格 **20,500円**

 - 差込角...3/8"
- 左右切替式
- ロッキング式
- ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
- FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。



品番 **EA617XR-42** ギア数 80歯 全長 (mm) 300 税抜価格 **29,500円**

 - 差込角...3/8"
- ロッキング式
- 左右切替式
- ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
- FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。




品番 **EA617YR-9** 税抜価格 **12,600円**

- 差込角...3/8"
- 全長...254mm




品番 **EA617YR-10** 税抜価格 **4,490円**

 - 差込角...3/8"
- 全長...165mm



品番 **EA617YR-11** 税抜価格 **5,270円**

 - 差込角...3/8"
- 全長...165mm
- ロッキング機能付
- ソケット等の着脱が容易です。



品番 **EA617YR-5B** 税抜価格 **9,810円**

- 差込角...3/8"
- 全長...386.5mm



 
品番 **EA617YR-6A** 全長 (mm) 38 税抜価格 **3,600円**

品番 **EA617YR-6B** 全長 (mm) 76 税抜価格 **3,730円**

品番 **EA617YR-6C** 全長 (mm) 125 税抜価格 **3,940円**

品番 **EA617YR-6D** 全長 (mm) 160 税抜価格 **4,150円**

品番 **EA617YR-6E** 全長 (mm) 240 税抜価格 **4,640円**



品番 **EA617YR-6G** 全長 (mm) 76 税抜価格 **4,340円**

品番 **EA617YR-6H** 全長 (mm) 160 税抜価格 **4,950円**

品番 **EA617YR-6J** 全長 (mm) 240 税抜価格 **5,480円**

- 差込角...3/8"
- ロッキング機能付



品番 **EA617YR-7** 全長 (mm) 194 税抜価格 **8,400円**

- 差込角...3/8"
- 右方向回転のみ
- 仮締め用
- 手締め時に便利なローレット加工

 


品番 **EA617YR-8A** 全長 (mm) 76 税抜価格 **4,540円**


品番 **EA617YR-8C** 全長 (mm) 125 税抜価格 **5,160円**

品番 **EA617YR-8D** 全長 (mm) 160 税抜価格 **5,450円**

- 差込角...3/8"
- ±15°まで角度をつけることができます。




 品番 **EA617YR-6X** 全長 150mm 税抜価格 **6,560円**



品番 **EA617YR-3** 税抜価格 **8,220円**

 - 差込角...3/8"
- 全長...46mm



品番 **EA617YR-4** 税抜価格 **10,500円**

- 差込角...3/8"
- 全長...52mm
- 側面ローレット加工



品番 **EA617YR-1A** オス (凸) 1/4" メス (凹) 3/8" 全長 (mm) 28 税抜価格 **3,060円**

 
品番 **EA617YR-1C** オス (凸) 1/2" メス (凹) 3/8" 全長 (mm) 31 税抜価格 **3,060円**

- 差込角...3/8"
- 側面ローレット加工



品番 **EA617YR-2** オス (凸) 1/2" メス (凹) 3/8" サイズ (mm) ø32×16 税抜価格 **6,150円**

- 側面ローレット加工
- ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。



品番 **EA617YR-26** 税抜価格 **9,740円**

- 差込角...3/8"
- 全長...60mm
- ロッキング機能付
- ソケット等の着脱が容易です。



品番 **EA617YR-31** 六角 対辺 1/4" 全長 (mm) 32 税抜価格 **5,190円**

- 差込角...3/8"
- 側面ローレット加工

クイックリリース

クイックリリースタイプのラチェットハンドルは、ワンプッシュボタンと連動させることにより、ロックとリリースをワンプッシュで容易に行えます。

通常のソケットレンチは、差込角内部のロックボールをスプリングの圧力で着脱を制御しています。

3/8" (9.53mm) 差込角



●差込角...3/8"
●側面ローレット加工

ミリサイズ

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YA-7	7	10.5	24	2,280円
EA617YA-8	8	11.7	25	2,210円
EA617YA-9	9	13	25	2,190円
EA617YA-10	10	14.3	27	2,160円
EA617YA-11	11	15.6	27	2,190円
EA617YA-12	12	16.9	28	2,190円
EA617YA-13	13	18	30	2,120円
EA617YA-14	14	19.4	30	2,290円
EA617YA-15	15	20.6	31	2,270円
EA617YA-16	16	21.7	31	2,270円
EA617YA-17	17	23	31	2,290円
EA617YA-18	18	24.2	32	2,270円
EA617YA-19	19	25.2	32	2,270円
EA617YA-20	20	26.2	34	2,850円
EA617YA-21	21	27.7	34	2,720円
EA617YA-22	22	28.7	35	2,670円
EA617YA-24	24	31.5	35	3,630円

インチサイズ

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YB-1	1/4	9.7	24	2,270円
EA617YB-2	5/16	11.7	25	2,190円
EA617YB-3	11/32	12.7	25	2,270円
EA617YB-4	3/8	13.7	27	2,230円
EA617YB-5	7/16	15.8	28	2,260円
EA617YB-6	1/2	17.8	30	2,280円
EA617YB-7	9/16	19.7	31	2,280円
EA617YB-7A	19/32	20.6	31	2,780円
EA617YB-8	5/8	21.6	31	2,450円
EA617YB-9	11/16	23.5	32	2,470円
EA617YB-10	3/4	25.5	32	2,650円
EA617YB-11	13/16	27.4	34	3,060円
EA617YB-12	7/8	29.4	35	2,850円
EA617YB-13	15/16	31.5	35	3,370円
EA617YB-14	1	33	35	3,470円



●差込角...3/8"
●手締め時に便利なローレット加工

品番

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YC	8・10・11・12・13・14・17・18・19・22 (10個組)	25~35	22,100円

(3/8" DR) ソケット (単品)




●差込角...3/8"
●手締め時に便利なローレット加工

品番

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YC-7	7	10.5	24	2,240円
EA617YC-8	8	11.7	25	2,160円
EA617YC-9	9	13	25	2,150円
EA617YC-10	10	14.3	27	2,070円
EA617YC-11	11	15.6	27	2,210円
EA617YC-12	12	16.9	28	2,160円
EA617YC-13	13	18.1	30	2,120円
EA617YC-14	14	19.4	30	2,270円
EA617YC-15	15	20.6	31	2,350円
EA617YC-16	16	21.8	31	2,370円
EA617YC-17	17	23	31	2,280円
EA617YC-18	18	24.2	32	2,370円
EA617YC-19	19	25.2	32	2,280円
EA617YC-20	20	26.7	34	2,850円
EA617YC-21	21	28	34	2,750円
EA617YC-22	22	29.2	35	2,750円

 (3/8" DR) [HPQ] セミディープソケット (インチ)



●差込角...3/8"

品番

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YB-101	1/4	9.9	32	3,260円
EA617YB-102	5/16	11.5	32	3,260円
EA617YB-103	3/8	13.7	38	3,260円
EA617YB-104	7/16	15.7	38	3,260円
EA617YB-105	1/2	17.5	44	3,260円



●差込角...3/8"
●手締め時に便利なローレット加工

品番

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YE	8・10・11・12・13・14・17・18・19・22 (10個組)	54~65	52,000円


(3/8" DR) ディープソケット (単品)



●差込角...3/8"
●手締め時に便利なローレット加工

品番

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YE-8	8	11.7	54	4,720円
EA617YE-10	10	14.3	54	4,490円
EA617YE-11	11	15.6	54	5,210円
EA617YE-12	12	16.9	54	4,740円
EA617YE-13	13	18	54	4,490円
EA617YE-14	14	19.4	60	5,450円
EA617YE-15	15	20.6	60	5,370円
EA617YE-16	16	21.7	60	5,450円
EA617YE-17	17	23	65	5,890円
EA617YE-18	18	24.2	65	6,250円
EA617YE-19	19	25.2	65	5,930円
EA617YE-21	21	27.7	65	6,770円
EA617YE-22	22	28.7	65	6,820円

 

●差込角...3/8"
●手締め時に便利なローレット加工

品番

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YE	8・10・11・12・13・14・17・18・19・22 (10個組)	54~65	52,000円

(3/8" DR) ディープソケット (単品)



●差込角...3/8"
●手締め時に便利なローレット加工

品番

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YE-101	1/4	9.7	54	4,800円
EA617YE-102	5/16	11.7	54	4,800円
EA617YE-103	3/8	13.7	65	4,410円
EA617YE-104	7/16	15.7	54	4,690円
EA617YE-105	1/2	18	54	5,190円
EA617YE-106	9/16	20.2	54	5,550円
EA617YE-107	19/32	20.6	60	5,600円
EA617YE-108	5/8	21.7	60	5,550円
EA617YE-109	11/16	23.4	60	5,550円
EA617YE-110	3/4	25.2	65	5,450円
EA617YE-111	13/16	27.2	65	5,340円
EA617YE-112	7/8	28.7	65	5,340円
EA617YE-113	15/16	31.5	65	5,630円
EA617YE-114	1	33	65	5,630円

(3/8" DR) TORX ソケットセット



●差込角...3/8"

品番

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617YK	E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14 (7個組)	28	25,200円

●差込角...3/8"

(3/8" DR) TORX ソケット



●差込角...3/8"

品番

品番	サイズ	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YF-14	E8	10.5	28	3,160円
EA617YF-15	E10	13	28	3,160円
EA617YF-16	E12	14.9	28	3,160円
EA617YF-17	E14	16.5	28	3,160円

(3/8" DR) スプラインソケット (インチ)



●差込角...3/8"

品番

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YP-221	3/8	13.7	26.5	6,640円
EA617YP-222	7/16	16	28	6,640円
EA617YP-223	1/2	18	28	6,970円

●手締め時に便利な側面ローレット加工

(3/8" DR) スプラインディープソケット (インチ)



●差込角...3/8"

品番

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YP-211	3/8	13.7	54	8,650円
EA617YP-212	7/16	16	54	8,650円

●手締め時に便利なローレット加工

(3/8" DR) [HPQ] スプラインソケット (インチ)



●差込角...3/8"

品番

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YP-226	7/16	18.8	28	5,850円

●航空機、ジェットエンジン整備対応の高耐久モデル

(3/8" DR) [HPQ] スプラインソケット (インチ)



●差込角...3/8"

品番

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YP-227	5/16	11.9	25	2,580円

●航空機、ジェットエンジン整備対応の高耐久モデル

(3/8" DR) Hex ビットソケットセット



●差込角...3/8"

品番

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YL-3	3	52	3,110円
EA617YL-4	4	52	2,980円
EA617YL-5	5	52	2,930円
EA617YL-6	6	52	2,930円
EA617YL-8	8	52	2,960円
EA617YL-10	10	52	2,960円

●手締め時に便利な側面ローレット加工

(3/8" DR) Hex ビットソケット (インチ)




●差込角...3/8"

品番

品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YL-101	1/8	52	3,710円
EA617YL-101B	9/16	52	3,780円
EA617YL-102	5/32	52	3,710円
EA617YL-103	3/16	52	3,530円
EA617YL-104	7/32	52	3,710円
EA617YL-105	1/4	52	3,710円
EA617YL-106	5/16	52	4,100円
EA617YL-107	3/8	52	4,200円

●手締め時に便利なローレット加工

 (3/8" DR) ロングHex ビットソケットセット




●差込角...3/8"
●手締め時に便利な側面ローレット加工

品番

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YL-200	4・5・6・8・10 (5個組)	100~120	18,450円

 (3/8" DR) ロングHex ビットソケット (単品)



●差込角...3/8"

品番

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YL-204	4	100	3,580円
EA617YL-205	5	100	3,580円
EA617YL-206	6	100	3,580円
EA617YL-208	8	120	3,710円
EA617YL-210	10	120	3,860円

(3/8" DR) TORX ビットソケット



●差込角...3/8"
●側面ローレット加工

品番

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA611CD-10	T10	49	3,550円
EA611CD-15	T15	49	3,550円
EA611CD-20	T20	49	3,550円
EA611CD-25	T25	49	3,550円
EA611CD-27	T27	49	3,550円
EA611CD-30	T30	49	3,550円
EA611CD-40	T40	49	3,550円
EA611CD-45	T45	49	3,630円

(3/8" DR) XZN ビットソケット (三重四角型)



●差込角...3/8"

品番

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617YP-5	M5	52	3,890円
EA617YP-6	M6	52	3,840円
EA617YP-8	M8	52	3,890円
EA617YP-10	M10	52	4,200円

3/8" (9.53mm) 差込角

(3/8" DR) クロウリングスパナ

● 差込角...3/8"

● ミリサイズ

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YU-15	15	36.5	16,000円
EA617YU-16	16	36.1	14,100円
EA617YU-17	17	39.2	14,100円
EA617YU-18	18	40.8	14,100円
EA617YU-19	19	40.5	13,600円
EA617YU-20	20	42.9	14,800円
EA617YU-21	21	42.8	14,400円
EA617YU-22	22	45.3	14,400円
EA617YU-24	24	47.3	14,400円
EA617YU-26	26	49.3	14,800円
EA617YU-27	27	52.8	17,000円

● インチサイズ

品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YW-11	5/8	36.5	14,900円
EA617YW-12	1 1/16	39.2	14,900円
EA617YW-13	3/4	40.9	14,900円
EA617YW-15	7/8	45.2	14,800円
EA617YW-16	15/16	47.2	15,100円
EA617YW-17	1	49.3	15,100円
EA617YW-18	1 1/16	52.8	15,100円

● ソケットやレンチ類の入れない、奥まった場所の作業に。
● タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。

(3/8" DR) クロウフットスパナ

● 差込角...3/8"
● ソケットやレンチ類の入れない、奥まった場所の作業に。
● タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。

● ミリサイズ

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YS-11	11	32	9,630円
EA617YS-12	12	34.3	8,920円
EA617YS-13	13	34.3	8,730円
EA617YS-14	14	37.7	8,310円
EA617YS-15	15	37.7	10,600円
EA617YS-16	16	37.7	10,800円
EA617YS-17	17	42.5	9,790円
EA617YS-18	18	42.5	11,500円
EA617YS-19	19	42.5	9,790円
EA617YS-21	21	44.5	13,300円
EA617YS-22	22	44.5	13,300円
EA617YS-23	23	44.5	14,700円
EA617YS-24	24	44.4	13,600円
EA617YS-25	25	47	14,700円
EA617YS-26	26	47	13,900円
EA617YS-27	27	47	13,400円
EA617YS-28	28	50	15,000円
EA617YS-30	30	50	13,400円
EA617YS-32	32	53	13,400円
EA617YS-34	34	54.5	15,100円
EA617YS-36	36	56.5	16,700円
EA617YS-41	41	63	24,000円
EA617YS-46	46	72	28,300円

● インチサイズ

品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YS-101	7/16	32	9,510円
EA617YS-102	1/2	34.3	9,070円
EA617YS-103	9/16	37.7	9,070円
EA617YS-104	5/8	37.7	10,800円
EA617YS-105	1 1/16	42.5	10,800円
EA617YS-106	3/4	42.5	10,800円
EA617YS-107	13/16	42.3	11,800円
EA617YS-108	7/8	44.5	13,600円
EA617YS-109	1	47	13,600円
EA617YS-110	1 1/16	47	13,600円
EA617YS-111	1 1/8	50	13,300円
EA617YS-112	1 3/16	50	13,900円
EA617YS-113	1 1/4	53	13,600円
EA617YS-114	1 5/16	53	14,300円
EA617YS-115	1 3/8	54.5	13,900円
EA617YS-116	1 7/16	56.5	17,500円
EA617YS-117	1 1/2	58	17,100円
EA617YS-118	1 9/16	59.5	18,000円
EA617YS-119	1 5/8	63	22,800円
EA617YS-120	1 11/16	63	24,800円
EA617YS-121	1 3/4	68	25,800円
EA617YS-122	1 7/8	72	26,900円
EA617YS-123	2	75	27,600円
EA617YS-124	2 1/8	75.6	36,000円
EA617YS-125	2 1/4	80.5	35,900円

(3/8" DR) クロウフットスパナ

● 差込角...3/8"

● インチサイズ

品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YS-201	9/16	43.4	11,800円
EA617YS-202	5/8	45	13,900円
EA617YS-203	1 1/16	47.2	13,900円
EA617YS-204	1 3/16	51	15,000円
EA617YS-205	7/8	52	17,700円
EA617YS-206	15/16	54	17,700円
EA617YS-207	1	56	17,700円
EA617YS-208	1 1/16	57	17,700円
EA617YS-209	1 1/8	59	17,700円
EA617YS-210	1 1/4	62	18,100円
EA617YS-211	1 3/8	66.5	22,200円

1/2" (12.7mm) 差込角

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角...1/2"

品番 EA617DC-3 税抜価格 175,200円

● ラチェットハンドル...265.5mm (セット内容45点)
● T型スライドハンドル...300mm
● エクステンションバー...75・130・255mm
● ソケット (12角) ...
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32mm、
3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・29/32"・
13/16"・7/8"・15/16"・1"・1 1/16"・1 1/8"・1 3/16"・1 1/4"

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角...1/2"

品番 EA617DC-9 税抜価格 119,000円

● ソケット (12角) ... (セット内容28点)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・
19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
● T型スライドハンドル...300mm
● エクステンションバー...75・130・255mm
● ユニバーサルジョイント...71mm
● ラチェットハンドル...265.5mm

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角...1/2"

品番 EA617DC-16 税抜価格 101,000円

● ソケット (12角) ... (セット内容22点)
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
● ラチェットハンドル...265.5mm
● エクステンションバー...75・130・255mm
● T型スライドハンドル...300mm
● ユニバーサルジョイント

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角...1/2"

品番 EA617DC-18 税抜価格 117,700円

● ソケット (6角) ... (セット内容28点)
16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
● ラチェットハンドル...265.5mm
● エクステンションバー...75・130・255mm
● T型スライドハンドル...300mm
● ユニバーサルジョイント

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角...1/2"

品番 EA617DC-19 税抜価格 69,000円

● ソケット (6角) ... (セット内容22点)
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
● ラチェットハンドル (クイックリリース) ...265.5mm
● エクステンションバー (クイックリリース) ...
75・130・255mm
● T型スライドハンドル (クイックリリース) ...300mm
● ユニバーサルジョイント (クイックリリース)

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角...1/2"

品番 EA617DC-13 税抜価格 128,600円

● ソケット (12角) ... (セット内容31点)
8・10・11・12・13・14・15・16・
17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
● Hexビットソケット...4・5・6・7・8・10・12・14mm
● T型スライドハンドル...300mm
● エクステンションバー...75・130・255mm
● ユニバーサルジョイント...71mm
● ラチェットハンドル...265.5mm

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角...1/2"

品番 EA617DC-14 税抜価格 128,600円

● ソケット (6角) ... (セット内容31点)
8・10・11・12・13・14・15・16・
17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
● Hexビットソケット...4・5・6・7・8・10・12・14mm
● T型スライドハンドル...300mm
● エクステンションバー...75・130・255mm
● ユニバーサルジョイント...71mm
● ラチェットハンドル...265.5mm

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● 差込角...1/2"

品番 EA617DC-4 税抜価格 121,000円

● ソケット (12角) ... (セット内容47点)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・
24・27・30・32・34mm
● ディープソケット...16mm・5/8"・20.8mm・13/16"
● Hexビットソケット...4・5・6・7・8・10・12mm
● 片目片口スパナ (12角) ...10・11・12・13・14・15・16・
17・18・19・21・22・24mm
● T型スライドハンドル...300mm
● エクステンションバー...75・130・255mm
● ユニバーサルジョイント...71mm
● ラチェットハンドル...265.5mm

(1/2" DR) TORX ソケットレンチセット

● TORXソケット...E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
● TORXビットソケット...T20・T25・T27・T30・T40・
T45・T50・T55・T60

● ラチェットハンドル...265.5mm
● エクステンションバー...52mm・130mm・255mm
● ユニバーサルジョイント

品番 EA617ZJ-2A 税抜価格 65,500円

● 差込角...1/2"

(1/2" DR) ソケットレンチセット

● ソケット (6角) ...8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm
● TORXソケット...E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
● Hexビットソケット...5・6・8・10・12・14mm
● TORXビットソケット...T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60

● ラチェットハンドル...265.5mm
● エクステンションバー...130・255mm
● T型スライドハンドル...300mm
● ユニバーサルジョイント

品番 EA617DC-10 税抜価格 123,000円

● 差込角...1/2"

1/2" (12.7mm) 差込角

(1/2"DR) ラチェットハンドル(クイックリリース)



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-12A	80歯	265.5	23,200円

- 差込角…1/2" ●左右切替式 ●ロック式
- ワンタッチの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
- FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。

(1/2"DR) ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-11	36歯	380	28,800円
EA617ZR-103	ヘッドリベアキット		9,270円

- 差込角…1/2"
- 密閉構造のボタンレスヘッドにより、ギア部への粉塵や砂の侵入を防ぎます。

(1/2"DR) ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	仕様	税抜価格
EA617ZR-14	36歯	265.5	ストレート	19,500円
EA617ZR-14B	36歯	380	ストレート	26,500円
EA617ZR-14D	60歯	265	ストレート	15,500円
EA617ZR-104			EA617ZR-14, 14B用 ヘッドリベアキット	8,700円
EA617ZR-114			EA617ZR-14D用 ヘッドリベアキット	9,300円

(1/2"DR) ラチェットハンドル(クイックリリース)



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-15	80歯	265.5	21,800円

- 差込角…1/2" ●左右切替式 ●ロック式
- ワンタッチの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
- FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。

(1/2"DR) (首振型) ラチェットハンドル(クイックリリース)



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617XR-43	80歯	416	32,500円

- 差込角…1/2" ●ロック式 ●左右切替式
- ワンタッチの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
- FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。

(1/2"DR) スピンナーハンドル



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-9D	397	15,100円
EA617ZR-9E	469	21,700円
EA617ZR-9F	610	24,700円
EA617ZR-109	ヘッドリベアキット	6,520円

- 差込角…1/2"

(1/2"DR) T型スライドハンドル



品番 EA617ZR-10 税抜価格 5,840円

- 差込角…1/2" ●全長…300mm

(1/2"DR) T型スライドハンドル(クイックリリース)



品番 EA617ZR-10A 税抜価格 6,880円

- 差込角…1/2" ●全長…300mm ●ロック機能付
- ソケット等の着脱が容易です。

(1/2"DR) エクステンションバー



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-6A	52	3,710円
EA617ZR-6B	75	3,940円
EA617ZR-6C	130	4,120円
EA617ZR-6D	255	5,450円

- 差込角…1/2"

(1/2"DR) エクステンションバー(クイックリリース)



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-7A	52	4,370円
EA617ZR-7B	75	4,550円
EA617ZR-7C	130	4,810円
EA617ZR-7D	255	6,270円

- 差込角…1/2"
- ロック機能付

(1/2"DR) スイベルエクステンションバー



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-8A	52	4,510円
EA617ZR-8B	75	4,950円
EA617ZR-8C	130	5,630円
EA617ZR-8D	255	6,920円

- 差込角…1/2"
- ±15°まで角度をつけることができます。


(1/2"DR) オフセット型エクステンションバー



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-6X	120	7,730円

- 差込角…1/2"

 (1/2"DR) ユニバーサルジョイント



品番 EA617ZR-3 税抜価格 8,660円

- 差込角…1/2"
- 全長…71mm

(1/2"DR) ユニバーサルジョイント(クイックリリース)



品番 EA617ZR-3A 税抜価格 9,900円

- 差込角…1/2"
- 全長…80mm
- ロック機能付

(1/2"DR) ソケットアダプター



品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZR-1A	3/8"	1/2"	35	3,220円
EA617ZR-1C	3/4"	1/2"	44	4,070円

- 側面ローレット加工

(1/2"DR) ソケットアダプター



品番	オス (凸)	メス (凹)	サイズ (mm)	税抜価格
EA617ZR-2	3/4"	1/2"	φ38×22	7,780円

- 側面ローレット加工
- ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。

(1/2"DR) ソケット



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZC-8	8	13	38	2,400円
EA617ZC-9	9	13.7	38	2,420円
EA617ZC-10	10	14.5	38	2,060円
EA617ZC-11	11	15.8	38	2,280円
EA617ZC-12	12	17	38	2,270円
EA617ZC-13	13	18.3	38	2,020円
EA617ZC-14	14	19.9	38	2,350円
EA617ZC-15	15	21.2	38	2,220円
EA617ZC-16	16	22.4	38	2,120円
EA617ZC-17	17	24	38	2,240円
EA617ZC-18	18	24.7	38	2,400円
EA617ZC-19	19	26.2	38	2,240円
EA617ZC-20	20	27.2	42	2,720円
EA617ZC-21	21	28.7	42	2,700円
EA617ZC-22	22	29.7	42	2,530円
EA617ZC-23	23	30.7	42	3,190円
EA617ZC-24	24	32	42	2,750円
EA617ZC-25	25	33.2	42	3,710円
EA617ZC-26	26	34.4	42	3,450円
EA617ZC-27	27	36.2	45	3,470円
EA617ZC-28	28	37.4	45	4,250円
EA617ZC-30	30	39.7	45	3,710円
EA617ZC-32	32	42.2	47	3,910円

- 差込角…1/2"
- 手締め時に便利な側面ローレット加工

(1/2"DR) ディープソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZE	13・14・16・17 18・19・21・22 24 (9個組)	83	49,900円

(1/2"DR) ディープソケット (単品)

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZE-13	13	18.3	83	5,260円
EA617ZE-14	14	19.9	83	5,860円
EA617ZE-15	15	21.2	83	6,300円
EA617ZE-16	16	22.4	83	6,250円
EA617ZE-17	17	24	83	5,960円
EA617ZE-18	18	24.7	83	6,480円
EA617ZE-19	19	26.2	83	5,780円
EA617ZE-21	21	28.7	83	6,690円
EA617ZE-22	22	29.7	83	6,480円
EA617ZE-24	24	32	83	6,480円
EA617ZE-27	27	36.2	83	7,210円
EA617ZE-30	30	39.7	83	7,520円
EA617ZE-32	32	42.2	83	8,270円

ミリサイズ

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZF-13	13	18.3	83	5,260円
EA617ZF-14	14	19.9	83	5,860円
EA617ZF-15	15	21.2	83	6,300円
EA617ZF-16	16	22.4	83	6,250円
EA617ZF-17	17	24	83	5,960円
EA617ZF-18	18	24.7	83	6,480円
EA617ZF-19	19	26.2	83	5,780円
EA617ZF-21	21	28.7	83	6,690円
EA617ZF-22	22	29.7	83	6,480円
EA617ZF-24	24	32	83	6,480円
EA617ZF-27	27	36.2	83	7,210円
EA617ZF-30	30	39.7	83	7,520円
EA617ZF-32	32	42.2	83	8,270円

- 差込角…1/2"
- 手締め時に便利な側面ローレット加工

(1/2"DR) ソケットセット

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZC-1A	10・12・13・14・17・19・21・22・24 (9個組)	38~42	21,100円

(1/2"DR) ソケット (単品)

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZA-8	8	13	38	2,420円
EA617ZA-9	9	13.7	38	2,490円
EA617ZA-10	10	14.5	38	2,060円
EA617ZA-11	11	15.8	38	2,270円
EA617ZA-12	12	17	38	2,230円
EA617ZA-13	13	18.3	38	2,020円
EA617ZA-14	14	19.9	38	2,280円
EA617ZA-15	15	21.2	38	2,270円
EA617ZA-16	16	22.4	38	2,270円
EA617ZA-17	17	24	38	2,290円
EA617ZA-18	18	24.7	38	2,420円
EA617ZA-19	19	26.2	38	2,290円
EA617ZA-20	20	27.2	42	2,720円
EA617ZA-21	21	28.7	42	2,800円
EA617ZA-22	22	29.7	42	2,620円
EA617ZA-23	23	30.7	42	3,140円
EA617ZA-24	24	32	42	2,750円
EA617ZA-25	25	33.2	42	3,710円
EA617ZA-26	26	34.4	42	3,470円
EA617ZA-27	27	36.2	42	3,600円
EA617ZA-28	28	37.4	45	4,200円
EA617ZA-30	30	39.7	45	3,890円
EA617ZA-31	31	42.2	47	5,260円
EA617ZA-32	32	42.2	47	3,890円

インチサイズ

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZB-1	3/8	14.3	38	2,280円
EA617ZB-2	7/16	16.3	38	2,280円
EA617ZB-3	1/2	18.3	38	2,270円
EA617ZB-4	9/16	20.3	38	2,420円
EA617ZB-5	19/32	21.3	38	2,540円
EA617ZB-6	5/8	22.4	38	2,380円
EA617ZB-7	11/16	24.2	38	2,590円
EA617ZB-8	3/4	26.2	38	2,590円
EA617ZB-9	25/32	27	41	2,780円
EA617ZB-10	13/16	28.2	41	2,880円
EA617ZB-11	7/8	29.7	42	2,850円
EA617ZB-12	15/16	32	42	3,110円
EA617ZB-13	1	33.7	42	3,160円
EA617ZB-14	11/16	36.2	45	3,940円
EA617ZB-15	11/8	38.1	45	3,840円
EA617ZB-16	13/16	39	45	4,100円
EA617ZB-17	11/4	40	45	4,100円
EA617ZB-18	15/16	41.8	47	5,160円
EA617ZB-19	13/8	46	50	6,350円
EA617ZB-20	17/16	49.4	54	7,180円
EA617ZB-21	11/2	51	54	7,290円

- 差込角…1/2"
- 手締め時に便利な側面ローレット加工

(1/2"DR) ディープソケット (インチ)



品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZF-1	1/2	18.3	83	6,480円
EA617ZF-2	9/16	20.3	83	6,480円
EA617ZF-3	5/8	22.3	83	7,160円
EA617ZF-4	11/16	24.3	83	7,160円
EA617ZF-5	3/4	26.3	83	7,520円
EA617ZF-6	7/8	30.1	83	7,570円
EA617ZF-7	15/16	32.1	83	7,850円
EA617ZF-8	1	34.1	83	8,580円
EA617ZF-9	11/16	36.1	83	9,590円
EA617ZF-10	11/8	38.1	83	10,200円

- 差込角…1/2"
- 手締め時に便利な側面ローレット加工

(1/2"DR) TORXソケット



品番	サイズ	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZG-10	E10	13	38	3,220円
EA617ZG-11	E11	14	38	3,220円
EA617ZG-12	E12	14.9	38	3,220円
EA617ZG-14	E14	16.7	38	3,420円
EA617ZG-16	E16	19	38	3,580円
EA617ZG-18	E18	21	38	3,530円
EA617ZG-20	E20	23.5	38	3,530円
EA617ZG-24	E24	27.8	41.2	4,900円

- 差込角…1/2"
- 手締め時に便利な側面ローレット加工

1/2" (12.7mm) 差込角

(1/2"DR) Hexビットソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZL-1	4・5・6・7・8・ 10・12・14・17・19 (10個組)	60	41,900円


品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZL-0A	4・5・6・8・10 12・14 (7個組)	60	23,100円

(1/2"DR) Hexビットソケットセット




品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZL-2	4・5・6・7・8・ 8・10・10・12・14・ 17・19 (12個組)	60～ 140	36,900円

 (1/2"DR) Hexビットソケット



ミリサイズ				インチサイズ			
品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格	品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZL-4	4	60	3,110円	EA617ZL-100	7/32	60	3,140円
EA617ZL-5	5	60	3,110円	EA617ZL-101	1/4	60	3,140円
EA617ZL-6	6	60	3,110円	EA617ZL-102	5/16	60	3,240円
EA617ZL-8	8	60	3,160円	EA617ZL-103	3/8	60	3,240円
EA617ZL-10	10	60	3,420円	EA617ZL-104	7/16	60	3,600円
EA617ZL-12	12	60	3,760円	EA617ZL-105	1/2	60	3,600円
EA617ZL-14	14	60	4,120円	EA617ZL-106	9/16	60	4,020円
EA617ZL-17	17	60	4,590円	EA617ZL-107	5/8	60	4,460円
EA617ZL-19	19	60	5,910円	EA617ZL-108	3/4	60	7,050円

(1/2"DR) TORXビットソケットセット

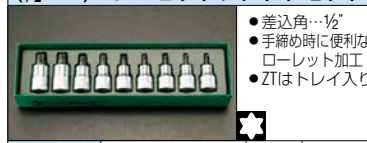

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZT	T20・T25・T27・ T30・T40・T45・ T50・T55・T60 (9個組)	55～ 58	39,900円

(1/2"DR) TORXビットソケット(単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZT-20	T20	55	4,120円
EA617ZT-25	T25	55	3,910円
EA617ZT-27	T27	55	3,910円
EA617ZT-30	T30	55	3,630円
EA617ZT-40	T40	55	4,200円
EA617ZT-45	T45	55	4,200円
EA617ZT-50	T50	55	4,150円
EA617ZT-55	T55	58	5,470円
EA617ZT-60	T60	58	5,390円
EA617ZT-70	T70	60	7,230円

(1/2"DR) ロングHexビットソケット



品番	対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA617ZL-205	5	120	3,240円
EA617ZL-206	6	120	3,240円
EA617ZL-207	7	120	3,580円
EA617ZL-208	8	120	3,530円
EA617ZL-210	10	140	3,730円
EA617ZL-212	12	140	4,380円
EA617ZL-214	14	140	4,620円

- 差込角…1/2"
- 手締め時に便利な側面ローレット加工

(1/2"DR) TORXビットソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZT-1	T20・T25・T27・ T30・T40・T40・ T45・T50・T55・ T60 (10個組)	55～ 58	47,300円

(1/2"DR) XZNビットソケット(三重四角型)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA611DG-5	M5	60	3,780円
EA611DG-6	M6	60	3,710円
EA611DG-8	M8	60	3,730円
EA611DG-10	M10	60	4,220円
EA611DG-12	M12	60	4,690円
EA611DG-14	M14	60	4,980円
EA611DG-16	M16	60	4,950円


(1/2"DR) ロングXZNビットソケット(三重四角型)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZP-108	M8	140	3,970円
EA617ZP-110	M10	140	4,900円
EA617ZP-112	M12	140	5,760円
EA617ZP-114	M14	140	6,040円

- 差込角…1/2"
- 手締め時に便利なローレット加工

 
(1/2"DR) Hexビットソケット(ボールポイント付)



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617DD-5	5	100	4,120円
EA617DD-6	6	100	4,120円
EA617DD-8	8	100	4,360円
EA617DD-10	10	100	4,770円

- ボールポイント付
- 手締め時に便利な側面ローレット加工

 
(1/2"DR) ロングHexビットソケット(ボールポイント付)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617DE-5	5	238	6,720円
EA617DE-8	8	238	7,520円

- 差込角…1/2"
- ボールポイント付
- 手締め時に便利なローレット加工

(1/2"DR) TORXビットソケットセット(イジリ止付)

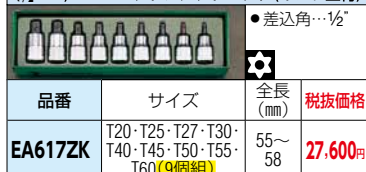

(1/2"DR) TORXビットソケット(イジリ止付)(単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617DV-20	T20	55	4,490円
EA617DV-25	T25	55	4,430円
EA617DV-27	T27	55	4,430円
EA617DV-30	T30	55	4,220円
EA617DV-40	T40	55	4,590円
EA617DV-45	T45	55	4,590円
EA617DV-50	T50	55	4,590円
EA617DV-55	T55	58	5,910円
EA617DV-60	T60	58	6,200円

(1/2"DR) ロングTORXビットソケット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZT-130	T30	120	4,360円
EA617ZT-140	T40	120	5,680円
EA617ZT-145	T45	120	5,700円

- 差込角…1/2"
- 手締め時に便利なローレット加工

(1/2"DR) Ribe-CVビットソケットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617ZP-200	M5・M6・M7・M8・M9・ M10・M12・M13・M14 (9本組)	60	33,900円

(1/2"DR) クロウリングスパナ



品番	対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA617YU-32	32	62.5	18,700円
EA617YU-38	38	68.1	20,600円
EA617YU-41	41	71.8	20,900円
EA617YU-46	46	77.7	23,700円
EA617YU-50	50	83.2	30,200円

- ソケットやレンチ類の入れない、奥まった場所の作業に。
- タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。

(1/2"DR) クロウフットスパナ(インチ)



品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA617YS-212	1 1/2	76	22,300円
EA617YS-213	1 13/16	85	23,800円
EA617YS-214	2	89	35,900円
EA617YS-215	2 1/8	91.5	43,600円
EA617YS-216	2 3/16	93	46,600円
EA617YS-217	2 1/4	95	46,800円

- ソケットやレンチ類の入れない、奥まった場所の作業に。
- タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。

外出先でも
スマホで
見やすく!

ESCO
商品検索サイト

スマホ専用サイトで操作もスムーズ!

スマートフォンで
商品検索 在庫確認 が見れる!

3/4" (19.05mm) 差込角

(3/4"DR) ソケットレンチセット



品番 EA617WA-1 税抜価格 191,600円

- 差込角…3/4"
- ソケット(6角)…
22・24・27・30・32・34・36・41・46・50mm
- ラチェットヘッド…165mm
- スライドヘッド…61.5mm
- フレキシブルヘッド…131mm
- バーハンドル…510mm
- エクステンションバー…200mm・400mm

(3/4"DR) ソケットレンチセット(インチ)



品番 EA617WA-2 税抜価格 254,600円

- 差込角…3/4"
- ソケット(12角)…
7/8・15/16・1・1 1/16・1 1/8・1 1/4・1 5/16・1 3/8・1 7/8・1 1/2・1 5/8・1 3/4・1 7/8・2"
- ラチェットハンドル…165mm
- エクステンションバー…200・400mm
- T型スライドハンドル…510mm
- ユニバーサルジョイント

(3/4"DR) ラチェットハンドル

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617WR-14E	36歯	622	54,300円

- 差込角…3/4"

(3/4"DR) T型スライドハンドル

品番 EA617WR-10E 税抜価格 17,100円

- 差込角…3/4"
- 全長…510mm

(3/4"DR) エクステンションバー

品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617WR-4	95	8,330円
EA617WR-4A	200	9,180円
EA617WR-4B	400	15,200円

- 差込角…3/4"

(3/4"DR) ユニバーサルジョイント

品番 EA617WR-3 税抜価格 30,100円

- 差込角…3/4"
- 全長…109mm

(3/4"DR) ラチェットアダプター



- 差込角…3/4"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617WR-18	44歯	105.5	86,600円

- 左右切替式
- 側面ローレット加工

(3/4"DR) ソケットアダプター



品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA617WR-1A	1/2"	3/4"	55	7,470円
EA617WR-2	1"	3/4"	61	8,560円

- 手締め時に便利なローレット加工

(3/4"DR) ソケット



- 差込角…3/4"

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617WC-19	19	28.5	50	4,540円
EA617WC-21	21	31	50	5,030円
EA617WC-22	22	32	52	4,540円
EA617WC-24	24	34.5	52	4,800円
EA617WC-27	27	38.5	55	5,210円
EA617WC-30	30	42	58	5,340円
EA617WC-32	32	44.5	58	5,340円
EA617WC-33	33	46	60	7,160円
EA617WC-34	34	47	60	6,430円
EA617WC-36	36	49.5	60	6,560円
EA617WC-38	38	52	64	7,050円
EA617WC-41	41	55.5	67	9,370円
EA617WC-46	46	61	73	11,200円
EA617WC-50	50	66	80	12,600円
EA617WC-55	55	72	80	14,700円
EA617WC-60	60	78	80	17,200円

- 手締め時に便利なローレット加工

(3/4"DR) ソケット(インチ)



- 差込角…3/4"

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617WC-101	3/4	28.5	50	5,470円
EA617WC-102	13/16	31	51	5,700円
EA617WC-103	7/8	33	51	5,580円
EA617WC-104	15/16	34	51	5,570円
EA617WC-105	1	37	52	5,520円
EA617WC-106	1 1/16	38.5	54	5,630円
EA617WC-107	1 1/8	41	57	6,170円
EA617WC-108	1 1/4	44.5	58	6,200円
EA617WC-109	1 3/8	46.5	59	6,790円
EA617WC-110	1 3/8	48.5	59	7,180円
EA617WC-111	1 7/8	50	60	7,410円
EA617WC-112	1 1/2	52	64	7,410円
EA617WC-113	1 5/8	56	67	11,100円
EA617WC-114	1 11/16	58	70	11,400円
EA617WC-115	1 3/4	59.5	70	12,200円
EA617WC-116	1 13/16	61.5	73	13,100円
EA617WC-117	1 7/8	63.5	76	12,900円
EA617WC-118	2	67	80	13,600円

- 手締め時に便利なローレット加工

(3/4"DR) ディープソケット



- 差込角…3/4"

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617WE-22	22	32	90	10,200円
EA617WE-24	24	34	90	9,540円
EA617WE-27	27	38.5	90	10,600円
EA617WE-30	30	42	90	11,800円
EA617WE-32	32	44.5	90	12,500円
EA617WE-34	34	47	90	13,400円
EA617WE-36	36	49.5	90	14,500円
EA617WE-41	41	55.5	90	17,200円

- 手締め時に便利なローレット加工

(3/4"DR) Hexビットソケット



- 差込角…3/4"
- 手締め時に便利なローレット加工

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617WD-14	14	80	11,100円
EA617WD-17	17	80	11,700円
EA617WD-19	19	80	12,000円
EA617WD-22	22	80	12,700円

(3/4"DR) TORXビットソケット



- 差込角…3/4"

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617WD-60	T60	80	11,400円
EA617WD-70	T70	80	12,100円
EA617WD-80	T80	80	12,700円
EA617WD-90	T90	80	13,600円
EA617WD-100	T100	80	14,300円

- 手締め時に便利なローレット加工

(3/4"DR) XZNビットソケット(三重四角型)



- 差込角…3/4"

品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617WF-14	M14	90	10,300円
EA617WF-16	M16	80	10,800円
EA617WF-18	M18	100	12,200円

- 手締め時に便利なローレット加工

1" (25.4 mm) 差込角

(1"DR) ソケット



- 差込角…1"
- 手締め時に便利なローレット加工

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617VA-65	65	87	105	33,500円
EA617VA-70	70	94	110	37,700円
EA617VA-75	75	101	115	42,400円
EA617VA-80	80	108	120	48,300円

(1"DR) ソケット



- 差込角…1"
- 手締め時に便利なローレット加工

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617VA-30	30	42.5	65	8,730円
EA617VA-32	32	45	67	8,750円
EA617VA-34	34	47	67	9,590円
EA617VA-36	36	49.5	67	8,850円
EA617VA-41	41	55.5	70	14,000円
EA617VA-46	46	61	75	16,500円
EA617VA-50	50	66	80	18,700円
EA617VA-55	55	72	85	22,400円
EA617VA-60	60	78	90	25,800円


(1"DR) ラチェットハンドル



- 差込角…1"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617VR-14A	36歯	826.5	70,000円

 (1"DR) スピンナーハンドル



- 差込角…1"
- 全長…826.5mm

品番	税抜価格
EA617VR-9A	53,200円

(1"DR) T型スライドハンドル



品番 EA617VR-10A 税抜価格 28,500円

- 差込角…1"
- 全長…700mm


(1"DR) エクステンションバー



品番	全長 (mm)	税抜価格
EA617VR-6A	200	17,200円
EA617VR-6B	410	25,300円

- 差込角…1"

 
(1"DR) Hexビットソケット



- 差込角…1"
- 手締め時に便利なローレット加工

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617VE-14	14	85	16,900円
EA617VE-17	17	85	16,600円
EA617VE-19	19	85	17,000円
EA617VE-22	22	90	17,800円
EA617VE-24	24	90	18,100円
EA617VE-27	27	90	19,200円

 (1"DR) ソケットアダプター



- 差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。

品番	オス (凸)	メス (凹)	全長 (mm)	税抜価格
EA617VR-1	3/4"	1"	70	9,720円

▶ STAHLWILLE トルクレンチの特徴

トルク設定が簡単

グリップエンドを回転させてトルク設定を行います。軽い力で無理なく設定ができます。



ヘッド取替えが可能

各種、様々なヘッドが使用可能。ヘッドを裏表逆に取り付けることで、逆ねじにも対応できます。



使用後に最低トルクにリセットする作業が不要

STAHLWILLE 独自の板バネ式のトリガーシステムを採用。力をかけている時のみ負荷がかかる構造で、使用後に最低トルクにリセットする必要が無く効率的です。



トリガーシステム及び板バネには目標トルク到達時のみ負荷がかかる

アジャスタブル型

希望する値をあらかじめセットし、音や感触でトルク値に達した事を知らせます。ハンドルを回して設定トルクが変更できる為、設定値をこまめに变える作業に最適です。



板バネで大きなトルク値でも軽い力で設定可能



S-62 ~ -66 はクイックタイプです。ロックレバーを押し下げスライドするだけで素早くトルク調整が可能。

アジャスタブル型トルクレンチ

ヘッド差込角：9 × 12 mm

トルク範囲 **品番 EA723S-21A**
4~20 (N-m) **価格 64,900 円** (税抜)
●最小目盛…0.2N-m
●全長…275mm ●重量…737g

トルク範囲 **品番 EA723S-22**
10~50 **価格 66,600 円** (税抜)
●最小目盛…0.25N-m
●全長…330mm ●重量…831g

トルク範囲 **品番 EA723S-23**
20~100 **価格 74,300 円** (税抜)
●最小目盛…0.5N-m
●全長…386mm ●重量…988g

<共通仕様> ●精度…±3% ●多目的に使えるヘッド交換式 ●設定値がひと目でわかる数字表示

ヘッド差込角：14 × 18 mm

トルク範囲 **品番 EA723S-26**
25~130 (N-m) **価格 78,700 円** (税抜)
●最小目盛…0.5N-m
●全長…421mm ●重量…1128g

トルク範囲 **品番 EA723S-27**
40~200 **価格 84,800 円** (税抜)
●最小目盛…1N-m
●全長…467mm ●重量…1264g

トルク範囲 **品番 EA723S-28**
80~400 **価格 123,500 円** (税抜)
●最小目盛…2N-m
●全長…607mm ●重量…1655g

トルク範囲 **品番 EA723S-62**
6~50 **価格 68,900 円** (税抜)
●最小目盛…2N-m
●全長…315mm ●重量…805g

トルク範囲 **品番 EA723S-65**
40~200 **価格 82,100 円** (税抜)
●最小目盛…5N-m
●全長…455mm ●重量…1250g

トルク範囲 **品番 EA723S-63**
20~100 **価格 72,200 円** (税抜)
●最小目盛…2.5N-m
●全長…370mm ●重量…965g

トルク範囲 **品番 EA723S-66**
60~300 **価格 93,500 円** (税抜)
●最小目盛…10N-m
●全長…520mm ●重量…1400g

<共通仕様> ●精度…±3% ●多目的に使えるヘッド交換式

アジャスタブル型(単能型兼用)

アジャスタブル型と単能型の両方の機能を備えています。トルク値の設定ミスを防止する事ができます。



アジャスタブル型トルクレンチ[プリセット兼用]

ヘッド差込角：9 × 12 mm

トルク範囲 **品番 EA723S-41**
10~50 (N-m) **価格 87,700 円** (税抜)
●最小目盛…0.25N-m
●全長…330mm ●重量…831g

トルク範囲 **品番 EA723S-42**
20~100 **価格 93,800 円** (税抜)
●最小目盛…0.5N-m
●全長…386mm ●重量…988g

<共通仕様> ●精度…±3%
●多目的に使えるヘッド交換式
●設定値がひと目でわかる数字表示
●付属品…いじり止めヘクスローブねじ、目隠し用シール

ヘッド差込角：14 × 18 mm

トルク範囲 **品番 EA723S-43**
25~130 (N-m) **価格 97,100 円** (税抜)
●最小目盛…0.5N-m
●全長…421mm ●重量…1128g

トルク範囲 **品番 EA723S-44**
40~200 **価格 99,400 円** (税抜)
●最小目盛…1N-m
●全長…467mm ●重量…1264g

トルク範囲 **品番 EA723S-45**
80~400 **価格 145,700 円** (税抜)
●最小目盛…2N-m
●全長…607mm ●重量…1655g



希望のトルク値に設定後、ノブを取り外す事でトルク値を固定することが可能

デジタルトルクレンチ



1 ひずみを検知



2 検知したデータを数値化



3 電子信号を感知しトリガーが起動

スタビレー独自の
メカニカルトリガー採用

カチッ

電子信号を感知する仕組みで
トリガーが動きクリックの感触を
表現します。
クリック感があるので通常の
トルクレンチと同じ使用感で作業
が可能です。

[デジタル] アジャスタブル型トルクレンチ

ヘッド差込角: 9×12mm					
品番	差込角	トルク範囲 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA723S-51	1/4"	1~10	226	432	312,100円
EA723S-52	1/4"	2~20	226	442	312,100円
EA723S-53	1/4"	4~40	252	482	328,200円
EA723S-54	3/8"	6~60	393	965	328,200円
EA723S-55	1/2"	10~100	466	1232	342,200円

- ヘッド差込角…9×12mm
- トルク偏差値…±2%, ±1digit
- 角度偏差値…±1%, ±1digit
- 電源…単4アルカリ乾電池×4本 (付属)
- 左右両ねじに使用可能
- 多目的に使えるヘッド交換式



[デジタル] アジャスタブル型トルクレンチ

ヘッド差込角: 14×18mm					
品番	差込角	トルク範囲 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA723S-56	1/2"	20~200	547	1663	346,600円
EA723S-57	3/4"	40~400	687	2275	386,200円

- ヘッド差込角…14×18mm
- トルク偏差値…±2%, ±1digit
- 角度偏差値…±1%, ±1digit
- 電源…単4アルカリ乾電池×4本 (付属)
- 左右両ねじに使用可能
- 多目的に使えるヘッド交換式



[デジタル] アジャスタブル型トルクレンチ

品番	差込角	トルク範囲 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA723S-31	1/4"	1~20	210	145	112,300円

- 精度…±4%
- 電源…3.6Vリチウムイオン電池 (付属)
- 80ギアのハイグレードトルクレンチ
- ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで
安心・安全な作業を実現



ラチェットヘッド

- ヘッド差込角…9×12mm
- 左右切替式



ヘッド差込角: 9×12mm				
品番	差込角	サイズ (幅×厚み)mm	最大 トルク	税抜価格
EA723SB-21	1/4"	22×14.5	40N・m	21,800円
EA723SB-31	3/8"	29×14.5	100N・m	22,200円
EA723SB-41	1/2"	29×14.5	100N・m	23,700円

- ソケット類の着脱を素早く行えるクイックリリースタイプ
- ※最大トルクを超えて使用しないでください。
破損や事故の原因になります。

ラチェットヘッド

- ヘッド差込角…9×12mm
- 左右切替式



ヘッド差込角: 9×12mm				
品番	差込角	サイズ (幅×厚み)mm	最大 トルク	税抜価格
EA723ST-103	3/8"	33×24	100N・m	18,400円
EA723ST-104	1/2"	33×24	100N・m	19,100円

- ※最大トルクを超えて使用しないでください。
破損や事故の原因になります。

ラチェットヘッド

- ヘッド差込角…14×18mm
- 左右切替式



ヘッド差込角: 14×18mm				
品番	差込角	サイズ (幅×厚み)mm	最大 トルク	税抜価格
EA723SB-42	1/2"	41×18	200N・m	24,500円

- ソケット類の着脱を素早く行えるクイックリリースタイプ
- ※最大トルクを超えて使用しないでください。
破損や事故の原因になります。

ラチェットヘッド

- ヘッド差込角…14×18mm
- 左右切替式



ヘッド差込角: 14×18mm				
品番	差込角	サイズ (幅×厚み)mm	最大 トルク	税抜価格
EA723ST-204	1/2"	43×26	300N・m	19,700円
EA723ST-206	3/4"	50×31.5	400N・m	29,300円

- ※最大トルクを超えて使用しないでください。
破損や事故の原因になります。

めがねヘッド

- ヘッド差込角…9×12mm



ヘッド差込角:9×12mm			
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格
EA723SD-8	8	14.2×8	8.160円
EA723SD-10	10	17.2×9	8.180円
EA723SD-11	11	18.5×9	8.370円
EA723SD-12	12	20.5×11	8.370円
EA723SD-13	13	21.5×11	8.180円
EA723SD-14	14	22.5×11	8.370円
EA723SD-15	15	24.5×12	8.160円
EA723SD-16	16	26×12	8.180円
EA723SD-17	17	27×13	8.180円
EA723SD-19	19	30.5×13	8.180円
EA723SD-22	22	34.5×15	8.180円

スパナヘッド

- ヘッド差込角…9×12mm



ヘッド差込角:9×12mm			
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格
EA723SE-7	7	22×5	8,960円
EA723SE-8	8	22×5	8,120円
EA723SE-9	9	26×5.5	8,750円
EA723SE-10	10	26×5.5	7,740円
EA723SE-11	11	26×5.5	8,010円
EA723SE-12	12	30×7	8,460円
EA723SE-13	13	30×7	7,720円
EA723SE-14	14	35×8	7,720円
EA723SE-15	15	35×8	8,120円
EA723SE-16	16	38×8.5	7,720円
EA723SE-17	17	38×8.5	7,720円
EA723SE-18	18	42×9	7,830円
EA723SE-19	19	42×9	7,740円

めがねヘッド

- ヘッド差込角…14×18mm



ヘッド差込角:14×18mm			
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格
EA723SC-13	13	22.5×11	8,810円
EA723SC-14	14	23×11	8,810円
EA723SC-15	15	24×11	9,000円
EA723SC-16	16	25.5×12	8,810円
EA723SC-17	17	27×12	8,810円
EA723SC-18	18	29×13	8,810円
EA723SC-19	19	30.5×13	8,810円
EA723SC-22	22	34.5×15	10,600円
EA723SC-24	24	37.5×15	10,600円
EA723SC-27	27	42.5×17	10,600円
EA723SC-30	30	46×19	11,900円
EA723SC-32	32	47.5×19	11,900円
EA723SC-36	36	54×19	13,100円
EA723SC-41	41	60×20	13,100円

スパナヘッド

- ヘッド差込角…14×18mm



ヘッド差込角:14×18mm			
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格
EA723SF-13	13	30×7	8,790円
EA723SF-14	14	35×8	9,000円
EA723SF-15	15	35×8	9,730円
EA723SF-16	16	38×9	8,920円
EA723SF-17	17	38×9	8,790円
EA723SF-18	18	42×10	8,960円
EA723SF-19	19	42×10	8,790円
EA723SF-21	21	50×11	10,700円
EA723SF-22	22	50×11	10,700円
EA723SF-24	24	53×12	10,400円
EA723SF-25	25	53×12	11,700円
EA723SF-27	27	60×13	10,040円
EA723SF-30	30	66×14	11,900円
EA723SF-32	32	66×14	11,900円

オープンリングヘッド

- ヘッド差込角…9×12mm



ヘッド差込角:9×12mm			
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格
EA723SH-10	10	21.5×11	8,870円
EA723SH-12	12	24.5×12	8,870円
EA723SH-13	13	26.0×12	8,870円
EA723SH-14	14	27.0×13	8,870円
EA723SH-17	17	31.5×13	8,870円
EA723SH-19	19	34.0×15	8,870円
EA723SH-22	22	39.5×15	8,870円
EA723SH-24	24	40.0×15	8,870円

(1/4"Hex) アジャスタブル型トルクドライバー



品番	トルク 範囲 (cN・m)	最小 目盛 (cN・m)	全長 (mm)	タイプ	税抜価格
EA723S-11	2~30	0.2	105	A	70,300円

- 差込六角対辺…1/4"
- 精度…±6%
- グリップエンドが回転するので早回しが可能です。


(1/4"Hex) アジャスタブル型トルクドライバー



品番	トルク 範囲 (cN・m)	最小 目盛 (cN・m)	全長 (mm)	タイプ	税抜価格
EA723S-12	20~120	1	157	B	74,700円
EA723S-12A	40~300	1	160	B	83,100円
EA723S-12B	100~500	2.5	205	B	84,800円

- 差込六角対辺…1/4"
- 精度…±6%
- 設定したトルク値が変わってしまうのを防ぐ
ロック機能付

 (1/4"Hex) アジャスタブル型トルクドライバー



品番	トルク 範囲 (cN・m)	最小 目盛 (cN・m)	全長 (mm)	タイプ	税抜価格
EA723S-13	400~1000	5	235	C	118,900円

- 差込六角対辺…1/4"
- 精度…±6%
- 補助ハンドル付属でT型ハンドルにしてより大きなトルクをかける事ができます。

- カatalog掲載商品は、弊社特別価格です。
- 表示価格、掲載内容の有効期限は2025年12月末日(予定)とさせていただきます。(消費税率は改定税率に準じます)
- 改良等のため、予告なく仕様の変更をすることがありますので予めご了承ください。
- 商品に記載している国名、国旗はメーカー本社所在地です。(生産国と異なる場合があります)
- 生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせて頂く商品もあります。
- 本書を無断で他に転用しないようお願いします。



約145,000点掲載!

ESCO 便利カタログ® 毎年発行
プロの現場で必要なMRO商材を一冊に



サービス **1** 通常17:00までの
御注文は当日発送! ※Web・EDI発注分
に限ります。

サービス **2** 約145,000点を掲載、
常時在庫を基本! (毎年カタログ発行)

サービス **3** カatalog掲載商品は、
ご指定場所まで直送! (国内のみ)

株式会社エスコ

本社・カスタマーサービス 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929

<https://www.esco-net.com/> MAIL: esco-sp@esco-net.com

東京営業所

〒108-0014 東京都港区芝4丁目9番1号 オーキッドプレイス芝4丁目ビル5階

TEL 03-5419-3481 FAX 03-5419-3482

-
- 東日本物流センター 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町49番地3
 - 西日本物流センター 〒552-0013 大阪市港区福崎1丁目3番26号