

# ESCO 便利カタログ®

現場で役立つアイテムをESCO便利カタログより厳選!

## フォークリフト メンテナンス 用品特集

ORIGINAL  
CATALOG  
2024



### index

整備用工具セット……P.01～02  
特殊工具……………P.03～04  
エアーツール…………P.05～06  
ジャッキ・タイヤ周り用品……P.07  
ブレーキ用工具……………P.08

エンジン・サービスツール… P.09  
オイル関連用品……………P.10  
グリースガン……………P.11  
グリース関連用品……………P.12  
オススメ商品……………P.13～14



現場での商品検索や  
在庫確認が可能に!  
スマホ専用サイト▶  
**ESCO CO., LTD.**





“限定” コラボレーション商品

## フォークリフト整備用 工具セット

フォークリフトの整備に必要なツールを高品質な  
**KTC製品**で全て揃えたオリジナル工具セット



1/2  
12.7sq

56  
pcs

**KTC** × **ESCO**  
コラボレーション商品

全商品KTC製品の特別セットをご用意しました



### [56点] フォークリフト整備用工具セット

品番 **EA49**

価格 **153,000円** (税抜)

- ケースサイズ…520(W)×215(D)×300(H)mm
- ケース材質…スチール製 ● 型抜きトレー材質…EVA製
- 総重量…19.9kg

型抜きトレー付



<工具セット内容>			
① 貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	② 貫通ドライバー	5.5×75・6.3×100・8.0×150mm
③ スタビードライバー	#2×25mm	④ スタビードライバー	6×25mm
(1/2)ソケット(6角)	8・10・12・13・14mm	(1/2)ソケット(12角)	17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
(1/2)ラチェットハンドル	250mm	(1/2)スピナーハンドル	400mm
(1/2)エクステンションバー	150mm	スパナ	5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
めがねレンチ	10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm		
モンキーレンチ	164.5・316mm	ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
コンビネーションプライヤー	200mm	ウォーターポンププライヤー	257mm
カーブロックングプライヤー	180mm	ロングノーズロックングプライヤー	165mm
ラジオペンチ	160mm	ニッパー	159mm
コンビハンマー	730g	平タガネ	19×190mm
		スクレーパー	150mm

3/8  
9.5sq

60  
pcs

**KTC** × **ESCO**  
コラボレーション商品



### [60点] フォークリフト整備用工具セット

品番 **EA49-1A**

価格 **159,500円** (税抜)

- ケースサイズ…520(W)×215(D)×300(H)mm
- ケース材質…スチール製 ● 型抜きトレー材質…EVA製
- 総重量…19.9kg

型抜きトレー付



<工具セット内容>			
① 貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	② 貫通ドライバー	5.5×75・6.3×100・8.0×150mm
③ スタビードライバー	#2×25mm	④ スタビードライバー	6×25mm
(3/8)ソケット(6角)	5.5・7・8・10・12・13mm	(3/8)ソケット(12角)	14・17・19・21・22・24mm
(3/8)ラチェットハンドル	180mm	(3/8)スピナーハンドル	300mm
(3/8)エクステンションバー	100・150mm	(3/8)ユニバーサルジョイント	45mm
スパナ	5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm		
めがねレンチ	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm		
モンキーレンチ	150・300mm	六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
板ラチェットドライバーセット	①:#2×22・#2×30・#3×25mm	②:#4・5・6mm	
コンビネーションプライヤー	200mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
ラジオペンチ	160mm	ニッパー	159mm
平行ピンポンチ	3・4・5・6・8mm	平タガネ	19×190mm
ボールピンハンマー	720g	スクレーパー	150mm

1/2 12.7sq 3/8 9.5sq 83 pcs

ESCO オリジナル エスコオリジナルの工具セットをご用意しました



## [83点] フォークリフト整備用工具セット

品番 EA612SF-6

価格 97,600円 (税抜)

- ケースサイズ…470(W)×200(D)×230(H)mm
- ケース材質…スチール製
- 総重量…19.9kg



<セット内容>		(1/2")インパクト用ディープソケット 17・21・23・27・32mm	オイルフィルターレンチ 26~130mm用
◎スタビードライバー #2×35mm	◎スタビードライバー 6.0×35mm	◎貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm	◎貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100mm
◎割柄ドライバー 9.5×150mm	フレアナットレンチ 10×12mm	めがねレンチ(ショートサイズ) 10×12mm	平たがね 20×200mm
コンビネーションプライヤー 200mm	強力型ニッパー 175mm	ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	センターポンチ 4×120mm
スパナ 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mm	ボールピンハンマー 450g	めがねレンチ 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm	
(3/8")ラチェットハンドル 200mm	(3/8")ソケット 7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm	(3/8")エクステンションバー 75・150mm	(3/8")ユニバーサルジョイント 56mm
(1/2")ラチェットハンドル 250mm	(1/2")スピナーハンドル 375mm	(1/2")ソケット(6角) 10・12・13・14mm	(1/2")ソケット(12角) 17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2")スパークプラグソケット 16・21mm	(1/2")エクステンションバー 75・125mm	プレーキシュー調整ツール 110mm	キャンパス工具袋 400×120mm
	工具袋 350×130mm		

1/2 12.7sq 62 pcs ESCO オリジナル



## [62点] フォークリフト整備用工具セット

品番 EA612SF-2B

価格 99,400円 (税抜)

- ケースサイズ…508(W)×232(D)×300(H)mm
- ケース材質…スチール製 ●型抜きトレイ材質…EVA製
- 総重量…18.9kg



<セット内容>		(1/2")ソケット(6角) 8・10・12・13・14mm	(1/2")ソケット(12角) 17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2")エクステンションバー 100・150mm	(1/2")ユニバーサルジョイント 67mm	(1/2"×3/8")ソケットアダプター 35mm	スパナ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm	モンキーレンチ 150・300mm	コンビネーションプライヤー 200mm	
◎貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm	◎スタビードライバー #2×35mm	◎スタビードライバー 6.0×35mm	
(1/2")ラチェットハンドル 250mm	(1/2")スピナーハンドル 400mm	平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm	スクレーパー 161mm
平タガネ 19×180mm	ボールピンハンマー 730g	ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	ウォーターポンププライヤー 250mm

3/8 9.5sq 60 pcs ESCO オリジナル



## [60点] フォークリフト整備用工具セット

品番 EA612SF-1B

価格 90,100円 (税抜)

- ケースサイズ…508(W)×232(D)×300(H)mm
- ケース材質…スチール製 ●型抜きトレイ材質…EVA製
- 総重量…17.1kg



<セット内容>		(3/8")ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm	(3/8")ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm
(3/8")エクステンションバー 100・150mm	(3/8")ユニバーサルジョイント 45mm	スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm	
めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm	(3/8")ラチェットハンドル 180mm	(3/8")スピナーハンドル 300mm	
モンキーレンチ 150・300mm	コンビネーションプライヤー 200mm	◎貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm	◎貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
◎スタビードライバー #2×35mm	◎スタビードライバー 6.0×35mm	平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm	スクレーパー 161mm
ウォーターポンププライヤー 250mm	平タガネ 19×180mm	ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	ボールピンハンマー 730g

### 「型抜きトレイ付」スチールケース



「整理整頓」「紛失防止対策」  
ツールの管理・保管に！



キャビネットの引出しは  
開閉がスムーズな  
ベアリングレール仕様



型抜きは下地が目立つ色で、  
紛失防止対策になります

<下地カラー>

- ※ KTC × ESCO …赤色
- ※ ESCO …黄色



## 現場の声をもとにエスコで製品化しました!

エスコではこれまで培った経験・ノウハウを活かし  
お客様のご意見・ご要望に合わせた製品の製作・カスタマイズ等を行っています



ニーズに合わせた製品化について、ご意見・ご要望ございましたらご連絡ください。西日本営業部：06-6532-6226  
また、特注サイズ等についてもお気軽にご相談ください。お問合せはエスコ営業部まで！ 東日本営業部：03-5419-3481

ESCO  
オリジナル



ピン調整型は力がかけづらい...

自作工具は安全面が不安...

作業内容に沿った専用工具が欲しい

現場の声

 
現場ではラチェットハンドルを回す力を逃がさず、正確なメンテナンスができる製品が欲しいとのご要望がありました。

### 1/2" フロントハブナットレンチ

品番 EA613AD-10

価格 11,800円 (税抜)

- 差込角...1/2"(12.7mm)
- 材質...プレート：S45C、ピン：SCM435
- サイズ...96 (W) × 25 (D) × 48.5 (H)mm
- 対辺...17mm
- ピン径...φ6.5mm ● ピン幅...70mm



ピン幅 70mmで固定



POINT ・ピン幅を70mmで固定することで  
より力をかけやすい構造に!

ピン幅は固定なので、回す力を逃すことなく伝えることができます。トルクレンチで締めつけることでトルク管理も行えます。



ESCO  
オリジナル

### 六角・八角兼用 ハブナットレンチ

品番 EA613AD-70

価格 7,760円 (税抜)

- 使用範囲...65~135mm
- くわえ部有効深さ...33mm
- 全長...285mm

くわえ部  
厚み 5mm



六角 八角  
兼用タイプ



POINT ・六角・八角のボルト、ナットに対応でき作業効率アップ!  
・口幅調整可能で多様なサイズに対応可能!





現場の声

ハードロックナット用の専用工具がない…

既製品に爪を溶接して代用しているが安全性が心配…

特注品で依頼すると非常に高額…



お客様が使用されていた自作工具の事例

## 80mmベアリングナット用レンチ

品番 EA613NY-80


価格 36,000円 (税抜)

- 差込角…3/4" ● ナットサイズ…M80(4つ溝)
- 破断強度…2200Nm

表面



裏面

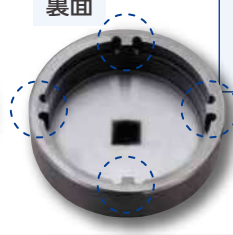

ナットの4つ溝にレンチの  
4つ爪がはまる構造



POINT

- フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締め付けに最適！
- 高強度なので爪が欠ける心配なし！安全性、作業性◎
- トルクレンチが使用でき、ナットの締め付けトルクの管理も可能！
- 耐腐食、防錆効果がある黒染め加工で高耐久！



現場の声

フォークリフト付近での作業の安全性を高めたい

「安全」を見える化できる商品はないかな…？

メンテサービス時の「安全」を見える化する、こんな物まで製品化しました！




## フォークリフト用爪カバー (2本セット)

品番 EA983FL-10A

価格 10,900円 (税抜)

- サイズ(平置き時)…  
外寸：1100(W)×250(D)×20(H)mm
- 材質…ポリエステル(エアメッシュ)、  
PVC発泡生地、  
旭化成フュージョン®(10mm厚)
- マジックテープ式


表面

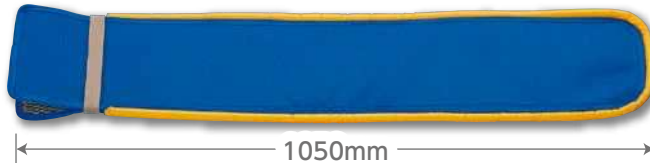

190mm

1050mm

裏面

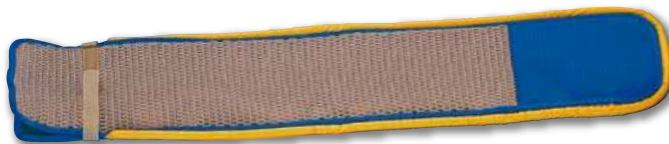

マジックテープ式で  
調整可能・簡単装着！



POINT

### ● 視認性、緩衝機能の優れた素材を使用！

クッション性が高く緩衝機能に優れた 旭化成 三次元立体編物「フュージョン®」を使用。  
サイドにはΦ15mmウレタン丸棒入りで、視認性の高いカラーを採用しています。



## ファインUナットレンチ

### ファインUナットレンチセット

● 材質…スチール



(セット内容15点)

品番 EA949K 税抜価格 63,300円

- サイズ…差込角3/8" : M10×0.75・M12×1.0・M15×1.0・  
M17×1.0・M20×1.0  
差込角1/2" : M25×1.5・M30×1.5・M35×1.5・  
M40×1.5・M45×1.5・M50×1.5
- ラチェットハンドル…(3/8) : 225mm、(1/2) : 390mm
- エクステンションバー…(3/8) : 75mm、(1/2) : 150mm

### ファインUナット用ソケットレンチ



品番	適用 ナットサイズ	重量 (g)	税抜価格
EA949K-55	M55	487	42,000円
EA949K-60	M60	536	46,700円
EA949K-65	M65	624	53,300円
EA949K-70	M70	783	61,600円
EA949K-75	M75	906	71,400円
EA949K-80	M80	1029	84,400円
EA949K-85	M85	1157	94,200円
EA949K-90	M90	1619	111,000円
EA949K-95	M95	1638	134,000円
EA949K-100	M100	1760	177,000円

- 材質…クロムモリブデン鋼
- ファインUナットレンチ専用工具です。

### ファインUナット用ソケット



- 材質…スチール
- ファインUナットレンチ  
専用工具です。

品番	サイズ	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA949K-10	M10	3/8"	36	53	2,780円
EA949K-12	M12	3/8"	37	56	3,020円
EA949K-15	M15	3/8"	38	76	3,390円
EA949K-17	M17	3/8"	39	91	3,340円
EA949K-20	M20	3/8"	40	112	3,610円
EA949K-25	M25	1/2"	46.6	174	3,940円
EA949K-30	M30	1/2"	50	248	4,250円
EA949K-35	M35	1/2"	53.5	326	4,670円
EA949K-40	M40	1/2"	57	408	4,920円
EA949K-45	M45	1/2"	60.5	518	5,250円
EA949K-50	M50	1/2"	64	622	5,520円

## 1/2" (12.7mm) 差込角

### (1/2"DR) エアークイックレンチセット



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155SK	650N・m	16mm	23,800円

●差込角…1/2" ●全長…190mm  
●無負荷回転数…7,000rpm  
●エアークイック…2662/min ●使用圧力…0.64MPa  
●吸入口…Rc1/4" ●重量…2.4kg  
●ソケット…9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm  
●125mmエクステンションバー ●正逆転付  
●ケース付 ●使用コンプレッサー…2.2kW

### (1/2"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155DC-2	1,054N・m	M22	24,100円

●差込角…1/2" ●全長…186mm  
●無負荷回転数…8,000rpm  
●エアークイック…1422/min  
●使用圧力…0.62MPa  
●使用トルク範囲…338~810N・m

●吸入口…Rc1/4" ●ツインハンマータイプ  
●4段階パワー調整、保護ラバー付 ●正逆転付  
●重量…2.0kg  
●使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

### (1/2"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155DE-6A	1,054N・m	22mm	26,200円

●差込角…1/2" ●全長…171mm  
●無負荷回転数…8,000rpm  
●エアークイック…1132/min  
●使用圧力…0.62MPa  
●使用トルク範囲…68~810N・m

●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…1.95kg  
●使用コンプレッサー…3HP

### (1/2"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155EB-2	1,356N・m	22mm	28,100円

●差込角…1/2" ●全長…198mm  
●無負荷回転数…9,000rpm  
●エアークイック…1982/min  
●使用圧力…0.62MPa

●メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です  
●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…2.52kg  
●使用コンプレッサー…5HP

### (1/2"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KF-1	350N・m	16mm	43,900円

●差込角…1/2" ●全長…198mm  
●無負荷回転数…6,300rpm  
●エアークイック…3502/min  
●使用トルク範囲…90~350N・m

●重量…2.8kg ●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●使用コンプレッサー…2.2kW

### (1/2"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KF-2	450N・m	18mm	24,300円

●差込角…1/2" ●全長…178mm  
●無負荷回転数…6,000rpm  
●エアークイック…4002/min  
●使用トルク範囲…100~450N・m

●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…2.4kg ●使用コンプレッサー…2.2kW

### (1/2"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155RH-4	1,054N・m	22mm	66,500円

(アメリカ)  
●差込角…1/2" ●全長…187mm  
●無負荷回転数…9,800rpm  
●エアークイック…1422/min  
●使用圧力…0.62MPa

●使用トルク範囲…68~746N・m  
●吸入口…1/4" NPT(メス) ●正逆転付  
●重量…1.83kg ●使用コンプレッサー…5~10HP  
●チタンハンマーケースの採用で、軽量性と耐久性の高立を実現。  
●90dB以下の低騒音タイプ

### (1/2"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155EB-1	407N・m	16mm	26,600円

●狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます  
●差込角…1/2" ●全長…245mm  
●無負荷回転数…6,500rpm  
●エアークイック…1192/min  
●使用圧力…0.62MPa  
●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…1.4kg  
●使用コンプレッサー…5HP

### (1/2"DR) エアークイックレンチ(ショートボディ)



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155DC-1	677N・m	M16	20,600円

●差込角…1/2" ●全長…109mm  
●無負荷回転数…9,000rpm  
●エアークイック…1052/min  
●使用圧力…0.62MPa  
●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…1.3kg

●使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

### (1/2"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155EB-3	678N・m	16mm	21,100円

●強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です  
●差込角…1/2" ●全長…113mm  
●無負荷回転数…10,000rpm

●エアークイック…1132/min  
●使用圧力…0.62MPa  
●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…1.35kg  
●使用コンプレッサー…5HP

### (1/2"DR) 軽量エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KB-1A	520N・m	16mm	50,000円

●差込角…1/2" ●全長…175mm  
●無負荷回転数…9,600rpm  
●エアークイック…3002/min  
●使用トルク範囲…100~350N・m

●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…1.5kg  
●使用コンプレッサー…2.2kW

### (1/2"DR) エアークイックレンチ(軽量タイプ)



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KS-4	540N・m	16mm	27,200円

●差込角…1/2" ●全長…147mm  
●無負荷回転数…9,500rpm  
●エアークイック…1272/min  
●使用圧力…0.64MPa  
●吸入口…Rc1/4"

●正逆転付 ●重量…1.1kg  
●トルク調整ダイヤルと正逆切り替レバーをトリガー近くに配置することで、片手で操作でき作業性も向上します。  
●使用コンプレッサー…2.2kW

## 3/4" (19.05mm) 差込角

### (3/4"DR) エアークイックレンチセット



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155SS	1,153N・m	25mm	49,000円

●差込角…3/4" ●全長…252mm  
●無負荷回転数…4,500rpm  
●エアークイック…3402/min  
●使用圧力…0.64MPa  
●使用トルク範囲…542~1,153N・m  
●吸入口…Rc3/4" ●重量…4kg  
●使用コンプレッサー…3kW

### (3/4"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155EC-1	1,763N・m	26mm	45,800円

●差込角…3/4" ●全長…222mm  
●無負荷回転数…6,000rpm  
●エアークイック…2072/min  
●使用圧力…0.62MPa  
●吸入口…Rc3/4" ●正逆転付

●強力なパワーと耐久性をもっています  
●重量…4.19kg ●使用コンプレッサー…5HP

### (3/4"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155DL-1	1,830N・m	32mm	70,300円

●差込角…3/4" ●全長…215mm  
●無負荷回転数…7,000rpm  
●エアークイック…2552/min  
●使用圧力…0.62MPa  
●吸入口…3/8" NPT ●正逆転付

●使用トルク範囲…814~1,736N・m ●重量…3.4kg  
●使用コンプレッサー…3.7kW  
●対応雄ねじプラグ…EA140DB-23

### (3/4"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155DK-2	2,033N・m (逆回転時)	25mm	53,800円

●差込角…3/4" ●全長…225mm  
●無負荷回転数…4,600rpm  
●エアークイック…7932/min  
●使用圧力…0.62MPa  
●吸入口…3/8" NPT ●正逆転付

●使用トルク範囲…475~1,492N・m ●重量…5.6kg  
●使用コンプレッサー…5HP以上  
●対応雄ねじプラグ…EA140DB-23

### (3/4"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KD	580N・m	20mm	88,800円

●差込角…3/4" ●全長…200mm  
●無負荷回転数…5,000rpm  
●エアークイック…4002/min  
●使用トルク範囲…150~580N・m  
●重量…3.2kg  
●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付

●使用コンプレッサー…3.75kW

### (3/4"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KP	980N・m	25mm	103,000円

●差込角…3/4" ●全長…224mm  
●無負荷回転数…4,500rpm  
●エアークイック…4502/min  
●使用トルク範囲…200~980N・m  
●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…4.2kg

●使用コンプレッサー…3.75kW

### (3/4"DR) エアークイックレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KK	650N・m	20mm	73,600円

●差込角…3/4" ●全長…241mm  
●無負荷回転数…4,500rpm  
●エアークイック…4702/min  
●使用トルク範囲…150~650N・m  
●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…4.2kg

●使用コンプレッサー…3.75kW

**【ソケットの差込タイプ】**

リング固定式

ピン固定(ホール)式  
※ピンとOリング止め用

## (3/8"DR) エアークラッシュレンチ



- 差込角…3/8"
- 全長…175mm

品番	最大トルク	能力(ボルト径)	取扱価格
EA157DA-2	41N・m	10mm	11,800円

- 無負荷回転数…300rpm
- エアークラッシュ消費量…99ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…650g
- 正逆転付

## (3/8"DR) エアークラッシュレンチ



品番	最大トルク	能力(ボルト径)	取扱価格
EA157KA	20N・m	10mm	19,000円

- 差込角…3/8"
- 全長…165mm
- 無負荷回転数…200rpm
- エアークラッシュ消費量…65ℓ/min
- 使用圧力…0.6~0.8MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…500g
- 正逆転付
- 使用コンプレッサー…0.75kW

## (3/8"DR) エアークラッシュインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力(ボルト径)	取扱価格
EA155JK	30N・m	10mm	26,300円

- 差込角…3/8"
- 全長…174mm
- 無負荷回転数…500rpm
- エアークラッシュ消費量…250ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…650g
- 正逆転付
- ラチェット機構とインパクトクラッシュのハイブリッドエアーツール
- 使用コンプレッサー…1.5kW

## (3/8"DR) ミニアークラッシュレンチ



品番	最大トルク	能力(ボルト径)	取扱価格
EA157DG-1	60N・m	10mm	17,400円

- コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
- 差込角…3/8"
- 全長…160mm
- 無負荷回転数…550rpm
- エアークラッシュ消費量…67ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…1/4" NPT
- 正逆転付
- 重量…650g
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## (10mm) エアドリル



品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158EA-1	10mm	1,800rpm	10,500円

- 全長…230mm
- 重量…1.06kg
- エアークラッシュ消費量…85ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…5HP以上

## (10mm) エアドリル



品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158KB	10mm	1,800rpm	26,900円

- 全長…186mm
- エアークラッシュ消費量…300ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付
- 重量…1.18kg
- 流量調整ダイヤル付
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## [100mm] エアークラッシュグラインダー



品番	適合砥石(直径×穴径)	無負荷回転数	取扱価格
EA162DK	100mm×15mm	12,000rpm	37,600円

- 全長…194mm
- 重量…0.9kg
- 使用圧力…0.6MPa
- スピンドル径…M10×1.5
- エアークラッシュ消費量…350ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- グリップ式スイッチ
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## [100mm] エアークラッシュグラインダー



品番	適合砥石(直径×穴径)	無負荷回転数	取扱価格
EA162DA	100mm×16mm	11,000rpm	26,200円

- 全長…220mm
- 重量…1.8kg
- 使用圧力…0.58MPa
- エアークラッシュ消費量…170ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## エアークラッシュグラインダー(低騒音)



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	取扱価格
EA159HA	6mm	22,000rpm	6,370円

- 全長…178mm
- 重量…570g
- 使用圧力…0.6MPa
- エアークラッシュ消費量…300ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- 低騒音タイプ(騒音レベル:76dB)
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## スプレーガン(吸上式)



品番	カップ容量	取扱価格
EA121BG	1.000ml	17,400円

- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…200~400ℓ/min(0.2~0.5MPa時)
- ノズル径…1.8mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 全高…295mm
- 重量…1.27kg
- 使用コンプレッサー…1.2kW

## 樹脂製エアークラッシュ



品番	ノズル長(mm)	エアークラッシュ量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	取扱価格
EA123PL-10	270	432	3.8	付	1,330円

- 使用圧力…0.6~1MPa
- 本体材質…プラスチック製

## 樹脂製エアークラッシュ



品番	ノズル長(mm)	エアークラッシュ量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	取扱価格
EA123KC-1A	100	340	3	付	1,830円

- シールド付き(φ98mm)
- 使用圧力…0.5~0.8MPa
- 最高圧力…1.0MPa
- 取付ねじ…Rc1/4"

## [LEDライト付] エアークラッシュ(ロングトリガー)



品番	ノズル長(mm)	エアークラッシュ量(ℓ/min)	穴径(mm)	取扱価格
EA123BK-2B	100	280	3	1,810円
EA123BK-3B	300	280	2	2,420円

- 最大使用圧力…1.0MPa
- ホース取付ねじ…G1/4"
- ノズル取付ねじ…G1/8"
- 電源…CR2025×2個(付属)
- プラグ付
- 本体材質…アルミダイカスト製(ボディ)
- 暗部へのエアークラッシュが容易なLEDライト付
- LEDライトの脱着可能

## [フレキシブルノズル] エアークラッシュ(ロングトリガー)



品番	ノズル長(mm)	エアークラッシュ量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	取扱価格
EA123BF-20	300	145	2	付	3,020円

- 最大使用圧力…1.0MPa
- 本体材質…アルミダイカスト
- ノズル取付ねじ…G1/8"

## エアークラッシュ(ウレタンホース付)



品番	ホースサイズ(内径×外径)	使用範囲	取扱価格
EA123BG-12	5×8mm	2m	5,560円
EA123BG-14	5×8mm	4m	5,870円
EA123BG-16	5×8mm	6m	6,330円

- 最大使用圧力…1.0MPa
- エアークラッシュ量…280ℓ/min
- ノズル穴径…3.0mm
- ノズル長…100mm
- 材質…本体:アルミダイカスト
- ホース:ウレタン
- エアークラッシュ調整付
- プラグ付
- ノズル取付ねじ…G1/8"

## [大風量] エアークラッシュ(ウレタンホース付)



品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	取扱価格
EA123PR-160	8×12mm	6m(4.5m)	4,420円

- 大風量タイプ
- 使用圧力…1MPa
- エアークラッシュ量…1500ℓ/min(1MPa時)
- 本体材質…アルミダイカスト
- ホース取付ねじ…Rc3/8"
- ノズル取付ねじ…UNEF1/2"
- プラグ付
- ホースがよじれにくいスイベル金具付

## ロングノズルエアークラッシュ(増量ノズル・サイド穴ノズル付)



品番	ノズル長	エアークラッシュ量	穴径	取扱価格
EA123KD-18	2000mm(接続時)	1065ℓ/min	2mm	6,740円

- ★サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
- 使用圧力…0.62~0.8MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- サイズ…2030(L)×165(H)mm
- 材質…ナイロン・鉄
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 増量ノズル使用時倍率…約1.8倍(メーカー比)

## 伸縮式エアークラッシュ



品番	ノズル長	エアークラッシュ量	穴径	取扱価格
EA123KA-120	600~1200mm(伸縮式)	400ℓ/min	4mm	3,600円

- ノズル伸縮機能付
- 常用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 本体材質…アルミ製
- 使用コンプレッサー…1.5kW以上

## エンジンクリーナー



品番	ノズル長	液体吐出量	穴径	取扱価格
EA122P-1	250mm	0.45ℓ/min	3.8mm	2,690円

- ホースを取り外せば、エアークラッシュガンとして使用できます
- 使用圧力…0.63MPa
- 洗浄油ホース1.5m付
- 全長…410mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 本体…アルミ・鉄
- 使用コンプレッサー…1HP以上

## エアークラッシュブロワー&パキュムクリーナー



品番	名称	取扱価格
EA122VH-11	本体セット	8,710円
EA122VB-11	替集塵袋(1個)	1,880円

- 本体のスイッチでブロワー&パキュムの切り替えができます
- 使用圧力…0.63~0.8MPa
- エアークラッシュ消費量…250ℓ/min
- ホース長…290~820mm(伸縮式フレキシブルホース)
- 全長(本体)…147.3mm
- 吸入口…Rc(PT)1/4"
- ブラシ・ノズル2個、延長ノズル・ホースクランプ、集塵袋
- 使用コンプレッサー…2.2kW以上

SAKKEY

商品検索サイト

スマートフォンサイト

商品検索

在庫確認

# ジャッキ・タイヤ周り用品



## 「超低床型」

大幅ストロークで  
作業性抜群!



長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます

## フォークリフトジャッキ

品番 **EA993CC-4A**

価格 **125,200円** (税抜)

- 幅…203mm ●ハンドル長…698mm
- 全高…762mm ●重量…36kg
- 能力…4t ●揚高…57~419mm



× **ESCO**

コラボレーション商品

## 【マサダ製作所製】 エア式トラックジャッキ

品番 **EA993LL-25A** [マサダ品番: ATJ-250]

価格 **155,000円** (税抜)

- 能力…25t ●揚高…210~405mm
- 重量…43kg
- 付属アダプター…15mm、60mm

品番 **EA993LL-35A** [マサダ品番: ATJ-350]

価格 **159,000円** (税抜)

- 能力…35t ●揚高…210~380mm
- 重量…45kg
- 付属アダプター…15mm、70mm

<共通仕様>

- 幅…210mm ●ハンドル長…1,225mm
- 使用エア圧力…0.8~1.0MPa
- サイズ…315(W)×600(D)×200(H)mm

エスコ  
オリジナル  
カラー



## 【超低床型】油圧ジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993BN-10	10	100~160	6.0	71,700円

●回転式のハンドルで障害物をかわしてポンプ操作が可能です。

## フォークリフト用油圧ジャッキ



●40mmアダプター付

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993BL-10F	10	120~260	7.1	61,900円

## 【三段式】超低床油圧ジャッキ



- 受金サイズ…  
φ34mm
- ベースサイズ…  
154×167mm

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993BN-3	3	120~270	8.2	62,900円

●低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに

## 【フォークリフト用】ジャッキスタンド



(アメリカ)

ESCO

(2台価格)


品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993DS-4	9t	241~406 (4段調節)	5.7 (1台)	37,300円

- フォークリフトを支えることのできる形状になっています
- スチール製
- サイズ…205(W)×200(D)×240(H)mm
- 能力は2台使用での能力になります。



## アタッチメント付

2種類のアタッチメントで  
容易に大ストロークが可能

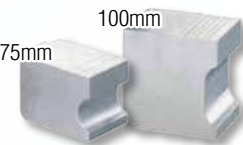

## 超ロング爪付ジャッキ

品番 **EA993KF-11**

価格 **143,000円** (税抜)

- 爪荷重…2t ●頭部荷重…4t
- 重量…23kg ●爪最低位置…22mm
- ストローク…110mm
- 本体高さ…233mm ●爪幅…65mm
- 爪長さ…100mm

<共通仕様> ●レバー回転タイプ ●爪アタッチメント2段、アリ溝差込式 ●75mm、100mmアタッチメント付

品番 **EA993KF-1A**

価格 **148,000円** (税抜)

- 爪荷重…3t ●頭部荷重…10t
- 重量…34kg ●爪最低位置…28mm
- ストローク…130mm
- 本体高さ…294mm ●爪幅…75mm
- 爪長さ…100mm

## 爪付ジャッキ(長爪)



- 爪ロングタイプ
- レバー回転タイプ(180°)


品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993LW-1	1t	3t	7.3kg	41,600円
EA993LW-2	2t	5t	13.4kg	56,600円
EA993LW-3	3t	7t	15.3kg	58,400円
EA993LW-5	5t	10t	21.0kg	83,200円

品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅	爪長さ
LW-1	12mm	105mm	205mm	65mm	75mm
LW-2	19mm	113mm	243mm	65mm	80mm
LW-3	22mm	110mm	239mm	65mm	80mm
LW-5	25mm	120mm	292mm	75mm	75mm

## 爪付ロングジャッキ(リターンズプリング付)



- 爪ロングタイプ
- レバー回転タイプ(180°)

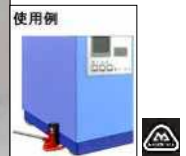

品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993LY-1.5	1.5t	5t	14.9kg	56,600円
EA993LY-3	3t	10t	22.5kg	61,400円

品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅	爪長さ
LY-1.5	22mm	113mm	245mm	65mm	80mm
LY-3	25mm	120mm	292mm	75mm	100mm

●リターンズプリングによりバルブを開放するだけで、最低位置まで下がります。

## タイヤチャック&ゲージ(バイク・乗用車・トラック用)



- バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
- ホース長…850mm
- 重量…850g
- エアプラグ付
- 1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。

品番	測定 (kPa)		税抜価格
	範囲	最小目盛	
EA123CT-2	0~1500	20	6,840円

## タイヤチャック&ゲージ(ロングホースタイプ)



- 1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能
- ホース長…1.5m
- 重量…1050g
- エアプラグ付
- 1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
- バースト時の安全確保に

品番	測定 (kPa)		税抜価格
	範囲	最小目盛	
EA123CT-5	0~1500	20	9,110円

## カーブ型タイヤレバー



(アメリカ)

品番	全長 (mm)	先幅 (mm)	重量 (kg)	軸径 (mm)	税抜価格
EA519CG-21	460	37	0.8	17.5	4,990円
EA519CG-22	610	39	1.1	17.5	7,180円
EA519CG-23	760	49	2.2	22	10,700円

- 素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
- タイヤの取り付け、取り外し用
- 鍛造鉄製



## バルブコア用ドライバー



品番	税抜価格
EA551A	270円

- 全長…215mm
- 軸長…150mm

ESCO



# ブレーキ用工具

POINT



## 「六角軸」でしっかり固定

ポリッシャーを確実に固定し、スリップせずに動力工具の最大のパワーを發揮



六角軸 研磨剤入り



## 【研磨剤入り】 鋳物用シリンダーポリッシャー

品番	ブラシ径	ブラシ長	税抜価格
EA514BW-62	φ24mm	70mm	1,900円
EA514BW-63	φ32mm	70mm	2,130円

<共通仕様>

- 六角シャング…1/4"(6.35mm) ●全長…175mm
- フレキシブルシャフト ●ブラシ材質…ナイロン(研磨剤含)
- 研磨剤…炭化ケイ素 ●粒度…#320
- ブレーキシリンダーの清掃、サビ取りに
- 各種シリンダーのバリ取りに

六角軸

## シリンダーポリッシャー

品番	ブラシ径	ブラシ長	税抜価格
EA514BW-110	φ10mm	50mm	3,400円
EA514BW-113	φ13mm	60mm	3,470円
EA514BW-116	φ16mm	60mm	3,540円
EA514BW-120	φ20mm	60mm	3,830円
EA514BW-125	φ25mm	70mm	4,110円
EA514BW-130	φ30mm	70mm	4,540円
EA514BW-141	φ41mm	70mm	5,390円

<共通仕様>

- 六角シャング…1/4"(6.35mm) ●全長…200mm
- ブラシ材質…シリコンカーバイド ●粒度…#180
- 固着した汚れをしっかりと除去できます
- マストシリンダーの清掃、サビ取りに
- 各種シリンダーのバリ取りに

## ディスクブレーキ用シリンダーポリッシャーセット



- アルミ製スタンド付
- アルミ合金シリンダー用…φ16・φ24・φ32mm
- 鋳物シリンダー用…φ16・φ24・φ32mm

KTC (6本価格)

品番 EA514BW 税抜価格 21,500円  
シリンダーポリッシャー(単品)



品番	ブラシサイズ	全長(mm)	適応	税抜価格
EA514BW-1	φ16×70mm	172	アルミシリンダー	3,230円
EA514BW-2	φ24×70mm	175	アルミシリンダー	3,500円
EA514BW-3	φ32×70mm	175	アルミシリンダー	3,740円
EA514BW-11	φ16×70mm	172	鋳物シリンダー	3,230円
EA514BW-12	φ24×70mm	175	鋳物シリンダー	3,500円
EA514BW-13	φ32×70mm	175	鋳物シリンダー	3,740円

 
- フレキシブルシャフト…シャング径:6mm
- ブラシ材質…ナイロン(研磨剤含)

## リターンズpringツール



- 適用車種…中型車(2~4t)
- 全長…174mm
- 先端…φ20mm

品番 EA604FR-1 税抜価格 5,780円



## ブレーキspringワッシャーツール



品番	先端径	全長	税抜価格
EA604FH	17.8mm 22mm	130mm	2,280円

- テーパ状のカップホルダーがカップを保持するので作業性のアップにつながります
- ブレーキシューのspringワッシャーを脱着する工具です。
- 鍛造鋼製

## シューホールドspringツールセット



品番	名称	税抜価格
EA604FP	2本セット(袋付)	7,410円

品番	先端径	全長	税抜価格
EA604FP-10	10mm	195mm	1,980円
EA604FP-24	24mm	205mm	5,260円

- ドラムブレーキのシューホールドspring取り付け、取り外し専用工具

 
## ブレーキspringツール



品番 EA604FG-2 税抜価格 3,710円

- ヘラ状の先端はspringを容易にドラムブレーキの引っかけ位置に戻す事ができる形状になっています
- 全長…225mm ●鍛造鋼製
- ブレーキspringの脱着に

## ブレーキシュー調整ツール



品番	先端幅	全長	税抜価格
EA604FJ	14mm	180mm	1,260円

- 両端の角度がそれぞれ異なるのでクリアランス調整が簡単に行えます
- ドラムブレーキ用
- 鍛造鋼製

## ブレーキパイプめがねレンチセット



品番	名称	税抜価格
EA616KA	2本セット(袋付)	6,180円

### ブレーキパイプめがねレンチ(単品)

品番	サイズ	全長	税抜価格
EA616KA-1	10×12mm	145mm	2,910円
EA616KA-2	14×17mm	164mm	3,060円

- 15°タイプ ●材質…工具鋼
- ブレーキパイプフレアナット、クラッチパイプフレアナット(油圧式のみ)の脱着に。

## ブリーダープラグめがねレンチ



品番	サイズ	全長	税抜価格
EA616KB-8	8mm	180mm	2,800円
EA616KB-10	10mm	181mm	2,800円

- 23°・45°タイプ
- ブリーダープラグの締緩作業に。
- ストッパーを設けているのでブリーダープラグから抜けてしまう事がなく締緩作業に集中出来ます。
- 両端で立ち上がり角度の異なり、タイヤや足回りと干渉しないので作業することが出来ます。

## ブレーキパイプめがねレンチ(首振り)



品番	サイズ	全長	税抜価格
EA616KA-10	10×10mm	143mm	6,920円

- 軽自動車から小型トラックまで
- 頭部が首を振ることにより広い範囲で使用でき、マストシリンダー付近の狭い場所で威力を發揮します。
- 頭部六角口径が中心に対し、15°の角度がついてあるので表裏の繰り返し作業により十二角と同じ送り角が得られます。

【工具袋について】 工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。


## エア式ブレーキブリーダーキット



品番 EA604FE-61 税抜価格 5,260円

- ブレーキフルード交換に便利な4種のアダプター付
- ブレーキフルードの抜き取りに
- 使用エア圧力…0.6~0.8MPa
- 吸入口…Rp1/4"
- ホースサイズ…φ8×1100mm
- 容量…フルードキャッチボトル:1ℓ、フルード補充ボトル:0.7ℓ
- アダプターサイズ…21~30・24~32・28~37・32~41mm


## ブリーダー&レンチキット

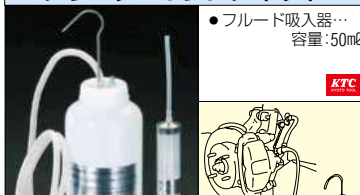

品番 EA604FE-11 税抜価格 10,200円

- フルード吸入器…容量:50mℓ
- 軽自動車から小型トラック(2tクラス)のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業に。
- ブリーダープラグ用めがねレンチ…8・10mm
- フルードキャッチタンク…容量:1ℓ
- ホース長…1.1m

## エア式ブレーキオイルエクストラクター

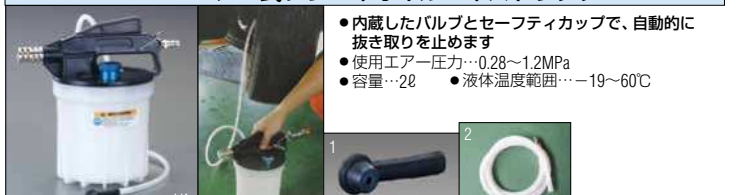

品番 EA166VA 税抜価格 21,500円

品番	仕様	税抜価格
EA166VA-1	本体	21,500円
EA166VA-2	替リバーフィッティング	575円
EA166VA-2	替シリコンホース	1,010円

- 内蔵したバルブとセーフティキャップで、自動的に抜き取りを止めます
- 使用エア圧力…0.28~1.2MPa
- 容量…2ℓ ●液体温度範囲…-19~60℃
- ホース長…1m ●プラグ、サイレンサー付
- サイズ…260(W)×160(D)×240(H)mm
- こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。
- 標準、ABSブレーキシステムの両方に

# エンジン・サービスツール

## [ディーゼルエンジン用] ノズルテスター

品番 **EA514BF-40**  
 価格 **40,400円** (税抜)

- タンク容量…1ℓ
- 加圧能力…60MPa
- サイズ…160×100×380mm
- 測定範囲…0~60MPa ●重量…4kg

<付属品>  
 高圧パイプ: M14(メス)×M14(メス)  
 高圧パイプ: M14(メス)×M12(メス)



特定自主検査用

## [ディーゼルエンジン用] コンプレッションゲージ

(アメリカ)

- ホース長…280mm
- ストレート45°ホースコネクター付

品番	測定範囲	最小目盛	ゲージ径	税抜価格
EA514BE-20	0~1,000psi 0~7,000kPa	20psi/ 200kPa	90mm	<b>32,500円</b>

●表示が見やすい大型ゲージ

## [ガソリンエンジン用] コンプレッションゲージ

(アメリカ)

- 接続…14mm、18mmねじ
- ホース長…530mm

品番	測定範囲	最小目盛	ゲージ径	税抜価格
EA514BE-41	0~2.1MPa	0.03MPa	69mm	<b>11,000円</b>

変換アダプター(オプション)

品番	サイズ	ねじサイズ	税抜価格
EA514BE-42	10mm	M14×1.25-6H	<b>1,720円</b>
EA514BE-43	12mm	M14×1.25-6H	<b>1,720円</b>

## ラジエーターじょうご(アダプター付)

(アメリカ)

品番 **EA992BL-10A** 税抜価格 **9,130円**

- 底栓ハンドルを差すことで液漏れを防げるので、液を残したまま持ち運びが可能です
- ラジエーター液注入作業に、LLCのエンジンルーム内への付着防止に
- ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合
- Ford車やGM車のねじ込み式にも対応
- 付属品…底栓ハンドル、バック付アダプター(5個)、接続用ラジエーターキャップ×(4個)、45°エルボ(2個)、エクステンションバー(127mm)、じょうご用フタ
- 部品については、ホームページのエスコ商品詳細仕様をご参照下さい。

## クーラント充填器

●重量…450g  
 ●フィルター付  
 ●アダプター 3個付

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA991CR-4A	160×160×260(H)	<b>6,030円</b>

- 周囲を汚さず素早く簡単にクーラント補充が行えます。

## オイルフィルターレンチ

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	適合径	ハンドル長	
EA604AH-21	57~73	120	<b>2,560円</b>
EA604AH-22	65~83	120	<b>2,560円</b>
EA604AH-23	75~95	130	<b>2,560円</b>
EA604AH-24	92~111	130	<b>2,660円</b>
EA604AH-25	100~120	130	<b>3,000円</b>
EA604AH-26	120~146	130	<b>3,000円</b>

●18°スイベルハンドル  
 ●スプリングスチール製

## オイルフィルターレンチ

品番	適合径	ハンドル長	税抜価格
EA604AD-1	75~95mm	180mm	<b>5,590円</b>
EA604AD-2	95~115mm	180mm	<b>7,130円</b>
EA604AD-3	115~140mm	180mm	<b>8,760円</b>

●工具炭素鋼

## チェーン式オイルフィルターレンチ

品番	適合径	ハンドル長	税抜価格
EA604AL-1	90~125mm	140mm	<b>9,340円</b>

●首振りヘッド機構により、集中荷重を防ぎカートリッジの変形を低減します。

## チェーン式オイルフィルターレンチ

品番	サイズ		税抜価格
	適合径	ハンドル長	
EA604AL-21	26~130mm	150mm	<b>5,470円</b>
EA604AL-22	26~200mm	233mm	<b>7,810円</b>

ゴムロック付

●作業スペースの狭い所でも簡単に作業できます。  
 ●チェーンはゴムでロックされ外れることがなく、チェーンを掛け直す手間がなくなります。(・22のみ)

## オイルフィルターレンチ

●取付・取り外し両用  
 ●スチール製

品番	適合径	差込角	税抜価格
EA604A-21	63~102mm	1/2"	<b>2,390円</b>

●トルクが伝わりやすいオイルフィルターレンチです。

## サービスクリーパー(寝板)

●軽量タイプの寝板です  
 ●重量…4.2kg  
 ●材質…高密度ポリエチレン

品番	サイズ	耐荷重	税抜価格
EA986EC-70	1000×470×130(H)mm	150kg	<b>10,400円</b>
EA986EC-70C	替キャスター(1個)		<b>935円</b>

## パッドクリーパー

(アメリカ)

品番	サイズ	税抜価格
EA986EC-18	展開時:457×1219×35(t)mm、折畳時:457×610×70(t)mm	<b>13,500円</b>

- 持ち手付・折りたたみ式で持ち運び、保管に便利です
- 重量…1.4kg ●材質…ビニール

## ワークチェア

●お客様組立品  
 ●脚幅…560mm  
 ●重量…6kg

品番	耐荷重(kg)	シートサイズ(mm)	シート高さ(mm)	税抜価格
EA956XN-31A	135	φ335	430~530	<b>9,500円</b>

- 360°どの方向からも高さ調整可能なリングレバー式
- ガス圧調整式 ●キャスター…自在×5
- 材質…鉄、ナイロン

## [EVA製] ニーパッド(LED付)

ESCO

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA986EC-121	460×270×30(H)	<b>1,600円</b>

- LED付で足元を照らせます
- 電源…単3電池×4本(別売)
- 材質…EVA ●重量…242g
- 軽量なので持ち運びにも便利です。
- 狭所でのひざのサポートに

## マグネットトレイ(折りたたみ式)

折りたたみ時

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA508SM-41	φ147×135(H)	<b>1,120円</b>
EA508SM-42	φ242×225(H)	<b>2,440円</b>

- 折りたたみ式
- 材質…TPR
- マグネットはトレイ内側についている為、トレイとマグネットが分離することはありません

## マグネットトレイ[ステンレス製]

品番	サイズ	税抜価格
EA508SM-1	φ150×40(H)mm	<b>1,460円</b>
EA508SM-2	240(W)×140(D)×40(H)mm	<b>2,490円</b>
EA508SM-3	295(W)×270(D)×42(H)mm	<b>4,440円</b>
EA508SM-4	320(W)×150(D)×65(H)mm	<b>3,020円</b>

- 材質…ステンレス
- 底面にマグネットがコーティングされているので、パーツ、ボルト、ナットなど紛失防止になります。

# オイル関連用品

## オイルチェンジャー(エア・手動兼用)



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA991CR-10	9.5ℓ	335(W)×260(D)×585(H)	29,500円

### 替シリコンホース

品番	サイズ	税抜価格
EA991CR-101	φ8mm×1.5m	1,240円

### 替ナイロンホース

品番	サイズ	税抜価格
EA991CR-111	φ9.8mm×1m	1,010円
EA991CR-112	φ6.7mm×1m	550円
EA991CR-113	φ4.5mm×1m	550円

- エアと手動の両方で使用できます
- エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに
- 空圧吸入なので、火花が発生しません。
- 使用空気圧…0.28~1.17MPa
- 液体温度範囲…1~95℃
- 負圧を開放する減圧バルブ、ノイズリデューサー付
- 重量…3.75kg
- 付属品…1.5mシリコンホース1本(φ4×8mm)、1mナイロンホース3本(φ7.8×9.8・φ5.3×6.7・φ3.5×4.5mm)



## オイルチェンジャー(手動式)



- 重量…2.6kg

品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA991CR-7	6.5ℓ	φ200×550(H)	16,100円

### 替部品

品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA991CR-328	φ7.8mmナイロンホース		1,020円
EA991CR-330	φ5.3mmナイロンホース		565円
EA991CR-332	φ4mmナイロンホース		455円
EA991CR-334	φ4mmシリコンホース		1,580円

### ●用途に応じて使い分けのできる3種のホース付

- エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、クーラント、水の交換などに
- 付属品…1.5mシリコンホース(φ4×8mm)、1mナイロンホース(φ7.8×9.8・φ5.3×6.7・φ4×6mm)

## オイルポンプ



- 手動式

品番	吐出量	税抜価格
EA990XD-6	71ml/ストローク	5,110円

- 使用ドラム…20ℓ
- 適用…機械油、エンジンオイル

## サクションガン



(ドイツ)

品番	容量(ml)	ノズルサイズ(mm)	ボアサイズ(mm)	税抜価格
EA991GC-11	500	φ11×500(2本)	φ56×290	7,450円

- 吸入・吐出の連続作業ができます
- オイル用 ●重量…670g ●グリップ付
- アルミ製 ●SAE50まで対応
- エンジンオイル、ディーゼルオイル、クーラント等に

## 薄型ドレンパン



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA992DB-21	20ℓ	850×600×125(H)	10,400円

- 125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です
- キャスター付
- クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。



## オイルドレンパン



(アメリカ)

品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA992DB-20A	15ℓ	440×510×152	5,170円

- 密閉性の高いふたで、立ててもこぼれません。
- 口径…流入:50mm 排出内径:30mm

## ドラム缶用手廻しオイルポンプ



- 適用…ギアオイル、灯油、潤滑油
- 全長…1.3m
- 重量…3.5kg
- スチール製

品番	吐出量	税抜価格
EA990XD-1	280ml/ストローク	11,100円

品番	税抜価格
EA990XD-11 替ホース	655円

## ドラム缶用手押しオイルポンプ



(ドイツ)

- 吸入パイプの長さには355~955mmに調整可能です
- 適用…ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液
- 全長…1160mm
- 重量…1240g
- ホース長…1500mm
- 材質…本体:ABS樹脂・ポリアミド
- ホース:NBR
- SAE50まで

品番	吐出量	税抜価格
EA990XB-10A	400ml/ストローク	23,000円

## ドラム缶用オイルポンプ(電動式)



- 適用…軽油、尿素水(AdBlue®)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料
- ホース長…2m
- 全長…1123mm
- 重量…2.5kg
- 連続使用時間…15分
- 耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース

品番	吐出量	電源	税抜価格
EA990KT-24	19ℓ/min	AC100V	17,600円

- ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造
- ノズルホルダー付

## プラスチックオイルジョッキ(ふた付)



(ドイツ)

品番	容量	ノズル長	目盛単位	税抜価格
EA991BC-100A	1ℓ	160mm	0.25ℓを下限とし、0.5ℓ・0.75ℓ・1ℓ	2,200円
EA991BC-200A	2ℓ	160mm	0.5ℓを下限とし、0.5ℓ単位・2ℓまで	2,500円
EA991BC-300A	3ℓ	330mm	1ℓを下限とし、0.5ℓ単位・3ℓまで	3,120円
EA991BC-500A	5ℓ	330mm	1ℓを下限とし、0.5ℓ単位・5ℓまで	3,930円

- 本体とノズル先端部にふた付
- 材質…ポリエチレン
- ノズル外径…13mm
- 耐油、耐酸性
- 目盛付

## パール缶(UN規格適合品)



- バンドタイプ
- ふたは取り外し可能
- 材質…チンフリースチール
- 天板ガasket付で気密性を保ちます。
- 危険物輸送用容器としてUN規格に適合したパール缶

品番	容量	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA991AG-5	20ℓ	φ300×361(H)	1缶	5,230円
EA991AG-5E	20ℓ	φ300×361(H)	5缶	24,100円
EA991AG-6	27ℓ	φ300×465(H)	1缶	5,500円
EA991AG-6E	27ℓ	φ300×465(H)	5缶	25,300円

## じょうご



(アメリカ)

品番	直径	ノズル外径	税抜価格
EA992BL-11	130mm	19mm	445円
EA992BL-12	165mm	27mm	1,280円

- 耐油性プラスチックで侵食・腐食に強くなっています
- 材質…耐油性プラスチック
- 12はフィルター付

## じょうご(フィルター付)



品番	直径	ノズル外径	税抜価格
EA992	160mm	18mm	2,440円

- ★じょうごとホースは取り外し可能
- 全長…430mm
- 真鍮製の濾過用網付です。
- 材質…じょうご、ノズル:高密度プラスチック
- ホース:スチール
- フィルター付
- 耐油、耐薬品性に優れています。
- 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

## パール缶・斗缶用ワンタッチコック



品番	口径(mm)	色	税抜価格
EA991JW-21	φ40	赤	7,690円
EA991JW-22	φ40	緑	7,690円
EA991JW-23	φ40	黄	7,690円
EA991JW-24	φ40	オレンジ	7,690円
EA991JW-31	φ50	赤	9,560円
EA991JW-32	φ50	緑	9,560円
EA991JW-33	φ50	黄	9,560円
EA991JW-34	φ50	オレンジ	9,560円

- 材質…バルブ:真鍮(ニッケルクロムメッキ) 取付部:エルボ:PP
- ワンタッチ着脱
- 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ
- 研磨油、潤滑油、ギアオイル、不凍液等に対応

## パール缶用コック(脈動防止)



品番	口径(mm)	税抜価格
EA991JX-16	φ40.8	51,000円
EA991JX-17	φ48.8	53,500円

- パール缶用
- 材質…バルブ:エルボ:真鍮(クロムメッキ) 取付部:SUS304 パッキン:NBR
- 適用…低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
- エア抜き付
- 脈動せず、スムーズに吐出

# グリースガン

作業を効率化  
エアース



**POINT**  
コスト削減!  
グリースを99%無駄なく  
使用可能

作業効率アップ!  
エアースでハンドルをスト  
ロークする必要がなく効率的

<16kg缶セット例>

どこでも使える  
手動式

コースフルな動力式グリース注入器



<16kg缶セット例>

## 【エアース】グリースチャージガンセット

品番 EA991CG-10

価格 113,100円 (税抜)

- エアース ●サイズ…φ350×880(H)mm ●重量…10.4kg ●ホース長…2m
- スチール製 ●NLGI-1~2 ●吸入口…G1/4" ●ノズルねじサイズ…G1/8"
- エアース使用圧力…0.2~1MPa ●エアース消費量…400ℓ/分 ●最大吐出圧力…40MPa
- 最大吐出量…1100g/分 ●16kg缶に直接セットできます

## グリースチャージガンセット

品番 EA991CG-9

価格 38,400円 (税抜)

- 手動式 ●サイズ…φ350×650(H)mm ●重量…6kg
- ホース長…1.5m ●スチール製 ●NLGI-1~2
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0 ●最大吐出量…30ml/ストローク
- 16kg缶に直接セットできます

### エアースグリースガン(フレキシブルホース付)



- 本体は滑りにくい表面仕上げになっております
- 連続吐出タイプ
- 230mmフレキシブルホース付
- NLGI-1~2

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)	税抜価格
EA166SG-3B	400	170	25	12,800円

- エアース使用圧力…0.4~0.7MPa
- エアースプラグ付(Rc1/4")
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- 重量…1.8kg
- 蛇腹カートリッジ使用可能

### エアースグリースガン



- ★グリースタンクを任意の位置に調整可能

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)	税抜価格
EA166HA	400	170	25	9,720円

- 筒サイズ…φ60×295mm
- エアース使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc(PT)1/4" ●NLGI-1~2
- ノズルねじサイズ…1/8" PT-28T ●重量…約1.8kg
- 蛇腹カートリッジ使用可能

### エアースグリースガン



- NLGI-1~2
- エアース使用圧力…0.5~1MPa

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)	税抜価格
EA166D	600	170	16.8~42	12,000円

- エアースプラグ付(Rc1/4")
- ノズルねじサイズ…1/8" PT
- 重量…1.9kg ●蛇腹カートリッジ用

### エアースグリースガン



- 連続吐出タイプ
- 筒サイズ…285mm
- エアース使用圧力…0.3~0.8MPa
- 吸入口…1/4" (F)

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)	税抜価格
EA166DG-21	500	150	33	10,100円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0

### グリースポンプ



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (mℓ/ストローク)	税抜価格
EA991CR	400	172	1	5,260円

- エアースリリースバルブ付
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- NLGI-1~2 ●筒長…300mm

### グリースポンプ



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (mℓ/ストローク)	税抜価格
EA991CR-300	400	172	1	6,200円

- エアースリリースバルブ付
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- NLGI-1~2 ●筒長…300mm
- 付属ノズル全長…300mm

### グリースポンプ



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (mℓ/ストローク)	税抜価格
EA683MG-1	400	160	0.7	4,350円

- 握りやすいグリップ
- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- NLGI-1~3
- 筒長…270mm
- 手詰めとEA991C-9、-10、-40 カートリッジ使用可能

### (充電式) 電動グリースガン



品番	容量	ノズル長	常用吐出圧力	税抜価格
EA991-14	400g	750mm	22MPa	47,800円
EA813SX-140	替14.4Vバッテリー			8,100円

- 肩に掛けながらグリース注入作業ができます
- 吐出量…70g/分 ●充電時間…1時間
- NLGI-1~2 ●ノズルねじサイズ…UNEF7/16N28
- 筒サイズ…φ55×280mm
- 重量…3.43kg(電池含む)
- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- 付属品…充電器、リチウムイオンバッテリー、肩掛けショルダー、ケース

### グリースポンプ



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-31	500	150	1.0	3,610円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 筒長…285mm
- 巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
- ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリース塗布に便利

### グリースポンプ(フレキシブルホース付)



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (mℓ/ストローク)	税抜価格
EA991CF-2	500	300	1.4	8,820円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- フレキシブルホース ●NLGI-1~2
- 筒長…320mm ●ピストン軸径…9mm
- EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。

### 【適合グリースマークについて】



# グリース関連用品

### グリースポンプ用フレキシブルホース

321  
322  
326  
327  
331  
332

カプラー付		
品番	全長	税抜価格
EA991CD-321	300mm	1,000円
EA991CD-322	450mm	1,160円
スプリングガード付		
EA991CD-326	300mm	870円
EA991CD-327	450mm	1,020円
スィベル付		
EA991CD-331	300mm	1,160円
EA991CD-332	450mm	1,310円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0  
●手動式グリースガン専用

### グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)

品番 EA991CD-336 税抜価格 4,250円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0  
●スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能  
●手動&エア式グリースガン用 ●カプラー付

### グリースポンプ用カプラー

品番 EA991CD-306 税抜価格 355円

●六角ナットで簡単に締め付け可能  
●手動式グリースガン専用  
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0

### グリースポンプ用ノズル(単品)

201  
202  
203  
204

品番	仕様	全長	税抜価格
EA991CR-201	ストレート	450mm	720円
EA991CR-202	バンド	170mm	815円
EA991CR-203	フレキシブル	300mm	1,210円
EA991CR-204	フレキシブル	450mm	1,280円

●ノズルねじサイズ…R $\frac{1}{8}$ "  
●201:チャックなし

### グリースポンプ用カプラー

品番 EA991CN-107 税抜価格 1,460円

●ノズルねじサイズ… $\frac{1}{8}$ "NPT

### グリースポンプ用カプラー(スィベル付)

品番 EA991CD-311 税抜価格 1,890円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0  
●スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。

### グリースポンプ用カプラー

(アメリカ)

101 101H 102 103 104

品番	仕様	税抜価格
EA991CN-101	標準タイプ	895円
EA991CN-101H	六角付	1,190円
EA991CN-102	耐漏構造強力型	2,080円
EA991CN-103	90°タイプ	4,180円
EA991CN-104	360°回転スィベル付	5,080円

●104は接続角45°、必要箇所でスィベルロック可能  
●ノズルねじサイズ… $\frac{1}{8}$ "NPT

### グリースポンプ用ニードルアダプター

(アメリカ)

品番 EA991CN-108 税抜価格 1,660円

●届きにくい所にピンポイントでグリースアップできます  
●ノズルねじサイズ… $\frac{1}{8}$ "NPT

### グリースガン用マグネットホルダー

(アメリカ)

品番 EA991CX-200 税抜価格 3,280円

●グリースガンをしっかり掴み、マグネットで壁面に固定できます  
●サイズ… $\phi 90 \times 115$ (H)mm  
●適応グリースガン径…約 $\phi 58$ mmまで  
●防錆加工

### グリースポンプ用カプラー

(アメリカ)

品番	全長	税抜価格
EA991CN-106	74mm	6,560円
EA991CN-109	125mm	10,100円

●ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です  
●グリース漏れや飛散が発生しません。  
●使用圧力…103.4MPaまで  
●ノズルねじサイズ… $\frac{1}{8}$ "NPT

### グリースニップルセット

品番 EA991CZ-500 税抜価格 9,010円

ねじサイズ	直	67.5°	90°
M6×P1.0	10個	10個	—
M8×P1.25	10個	—	—
G $\frac{1}{8}$ "	10個	—	—
R $\frac{1}{8}$ "	10個	10個	10個
R $\frac{1}{4}$ "	10個	—	—

●M6・M8・G $\frac{1}{8}$ "・R $\frac{1}{8}$ "・R $\frac{1}{4}$ "のニップル80個とキャップ20個セット  
●グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個付  
●材質…真鍮(ニッケルメッキ)

## リサイクルウエス

POINT

リサイクルウエス  
**Recycle waste**

アメリカ、ラスベガスのホテルで使用されたシーツや高級タオルをキレイに洗浄して作られたリサイクルウエスです

保管に最適!  
コンパクト  
圧縮  
パック



品番	価格	品番	価格
EA929AC-1	2,470円 (税抜)	EA929AC-4	7,990円 (税抜)
EA929AC-2	4,300円 (税抜)	EA929AC-5	15,300円 (税抜)

●サイズ…約508×635mm(ハギレ)  
●材質…コットン70%、ポリエステル30%  
●シーツから作られたリサイクルウエスです。

●サイズ…約610×381mm(ハギレ) ●材質…コットン100%  
●高級タオルのリサイクルウエスです。

## 工業用ワイパー



品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
EA929AC-30	3,050円 (税抜)	EA929AC-10	2,670円 (税抜)	EA929AC-35A	2,900円 (税抜)	EA929AC-38	2,790円 (税抜)
EA929AC-30B	22,600円 (税抜)	EA929AC-10B	19,800円 (税抜)	EA929AC-35AB	21,400円 (税抜)	EA929AC-39	2,790円 (税抜)

●ワイパーサイズ…216×420mm



**超軽量設計!**  
メンテサービス中の注意喚起に!

持ち運びラクラク!

軽量設計  
約 **2.5kg**




## 伸縮式バリケード

品番 **EA983DX-6**

価格 **10,700円** (税抜)

- サイズ…240(折り畳み時)~2500(最長)×960(H)mm
- 材質…PE樹脂 ●重量…約2.5kg(満水時:約8.0kg)

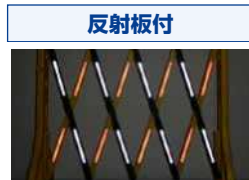

反射板付



注水可能



**2.5m**まで伸縮自在!



折り畳み時



しっかり侵入をガードできます。  
超軽量で移動サービスにも最適です。

反射バンド付



LEDライトを消しても視認性を確保

視認性バツグン

LED  
ライト  
内蔵




×

ウエイト  
一体型



ウエイトの準備不要ですぐに使える

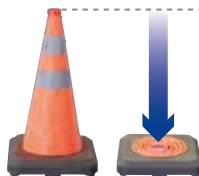

収納可

折り畳んでコンパクトに収納可能

## 【ウエイト一体型】伸縮式LEDライトコーン

標準サイズ 350×350×700 (H) mm

ミニサイズ 300×300×500 (H) mm

品番 **EA983FT-422**

価格 **4,650円** (税抜)

- 折りたたみ時サイズ…350×350×70(H)mm
- 重量…3.2kg

品番 **EA983FT-421**

価格 **4,100円** (税抜)

- 折りたたみ時サイズ…300×300×70(H)mm
- 重量…2.6kg

<共通仕様>

- 光源…LED ●電源…単3電池×2本(別売) ●材質…PVC、布 ●点灯パターン…点滅 ●反射材付

強力  
マグネット  
付き



反射バンド付

夜間・暗所でも視認性を確保



収納可



## 【マグネット付】伸縮式カラーコーン

品番 **EA983FT-861**

価格 **6,590円** (税抜)

- サイズ…290×290×700(H)mm
- 重量…800g
- 材質…コーン部:ポリエステル、台座:ポリプロピレン
- 反射材付 ●収納時は高さが7cmになります
- 作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい

## 【リプラギ®】樹脂製角材

高耐久 高強度 耐薬品



100×100mm 角

150×150mm 角

50×300mm 角

20×100mm 角

150×200mm 角

[300mm] 耐荷重 9t 重量 2.7kg	品番 EA993DS-31S 価格 3,450円 (税抜)	[300mm] 耐荷重 13t 重量 5.7kg	品番 EA993DS-32S 価格 8,520円 (税抜)	[300mm] 耐荷重 27t 重量 4.1kg	品番 EA993DS-33S 価格 6,560円 (税抜)	[300mm] 耐荷重 9t 重量 0.5kg	品番 EA993DS-34S 価格 1,400円 (税抜)	[300mm] 耐荷重 18t 重量 8.1kg	品番 EA993DS-35S 価格 9,990円 (税抜)
[1000mm] 耐荷重 30t 重量 9kg	品番 EA993DS-31 価格 7,070円 (税抜)	[1000mm] 耐荷重 45t 重量 20.2kg	品番 EA993DS-32 価格 15,700円 (税抜)	[1200mm] 耐荷重 110t 重量 15kg	品番 EA993DS-33 価格 19,600円 (税抜)	[1000mm] 耐荷重 30t 重量 3.6kg	品番 EA993DS-34 価格 2,830円 (税抜)	[1000mm] 耐荷重 60t 重量 27kg	品番 EA993DS-35 価格 20,100円 (税抜)

<共通仕様> ●材質…廃プラスチック ※耐荷重は全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。

## 【リプラギ®】取手付き樹脂製枕木

持ち運びに便利！70mm取手付タイプ



100×100mm 角



150×150mm 角



150×200mm 角

品番 EA993DS-61 価格 9,440円 (税抜)	品番 EA993DS-62 価格 16,000円 (税抜)	品番 EA993DS-63 価格 17,100円 (税抜)
●長さ…300mm ●耐荷重…5t ●重量…4kg	●長さ…300mm ●耐荷重…7t ●重量…7kg	●長さ…300mm ●耐荷重…9t ●重量…9kg



ESCO オリジナル  
特注対応品  
製品サイズ以外の  
特注サイズも  
承っております！



- 腐らず強い！ 腐敗することなく、耐薬品性に優れています。
- 加工しやすい！ 様々な形状に成形可能で、木材とほぼ同様の加工が可能。

- コストメリット 耐久性に優れているので、長期的なコストメリット提案が可能。
- 美観を損ねない 木材製の木屑のような劣化時の屑の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。

## 【充電式】LED 作業灯

品番 EA758C-108BB  
価格 8,580円 (税抜)

- サイズ…45(W)×62(D)×320(H)mm
- 重量…330g
- 明るさ(ルーメン)…  
強：700、弱：350、ヘッド：35
- 連続点灯(時間)…  
強：4、弱：8、ヘッド：60
- 充電時間…4時間
- 付属品…USBコード、ACアダプター
- ヘッド角度調整可能
- 収納式フック、背面マグネット付



フック付きで吊り下げ可能  
ヘッド先端部分にもライト付




MAX  
700  
ルーメン



角度調整 & ヘッド回転式



ヘッド部  
360° 回転  
×  
13 段階  
角度調整機能

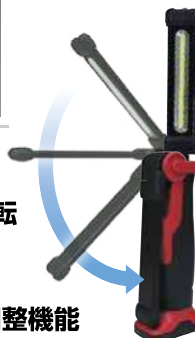

### 【丸形】LED作業灯(車載用)



- トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
- 電源…DC10V~30V
- 照明装置…LED球9灯

ESCO

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814BA-21	27W	400mm	2,600円

明るさ	サイズ	重量
1700lm	φ114×58×142(H)mm	0.65kg

- 屋内・屋外用用(IP67)
- 電線仕様…PVC線 ●取付ねじ径…M8

### 【角形】LED作業灯(車載用)



- トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
- 電源…DC10~30V
- 照明装置…LED球16灯

ESCO

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814BA-22	48W	400mm	3,770円

明るさ	サイズ	重量
3200lm	110×72×110(H)mm	0.75kg

- 屋内・屋外用用(IP67)
- 電線仕様…PVC線 ●取付ねじ径…M8

代理店

- カatalog掲載商品は、弊社特別価格です。
- 表示価格、掲載内容の有効期限は2024年12月末日(予定)とさせていただきます。(消費税率は改定税率に準じます)
- 改良等のため、予告なく仕様の変更をすることがありますので予めご了承ください。
- 商品に記載している国名、国旗はメーカー本社所在地です。(生産国と異なる場合があります)
- 生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます商品もあります。
- 本書を無断で他に転用しないようお願いします。



WEB版

フォークリフトメンテ用品特集ページ 公開中!

カタログ未掲載商品あり! 約370点掲載! エスコ フォークリフト 検索



約153,300点掲載!

**ESCO 便利カタログ<sup>®</sup>** 毎年発行  
プロの現場で必要なMRO商材を一冊に



ESCOのサービス

サービス **1** 通常17:00までの  
御注文は当日発送! ※Web・EDI発注分  
に限ります。

サービス **2** 約153,300点を掲載、  
常時在庫を基本! (毎年カタログ発行)

サービス **3** カatalog掲載商品は、  
ご指定場所まで直送! (国内のみ)

## 株式会社エスコ

本社・カスタマーサービス 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929  
<https://www.esco-net.com/> MAIL:esco-sp@esco-net.com

東京営業所 〒108-0014 東京都港区芝4丁目9番1号 オーキッドプレイス芝4丁目ビル5階  
TEL 03-5419-3481 FAX 03-5419-3482

- 東日本物流センター 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町49番地3
- 西日本物流センター 〒552-0013 大阪市港区福崎1丁目3番26号