


品番 : EA101TS-2

品名 : [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルマニホールドキット

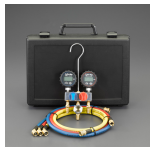

販売価格	69,400円(税抜) / 76,340円(税込)		
カタログ価格	69,400円(税抜) / 76,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/04 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ロビネア (ROBINAIR)	型番	JA-5520RDM
圧力範囲 (MPa)	連成計: -0.001~5.0 圧力計: -0.001~5.0	仕様	92cmホース×3本(ケース付)
ゲージ径	φ 50mm	チャージホース	92cm×3本
電源	CR2450コイン電池×1個(付属)	適用冷媒	R32・R410A
ゲージ取付ねじ	1/8" NPT	最小メモリ	0.001
サイズ	マニホールド: 27×17×12mm		
サイトグラス付			
ゼロ調整機能付			
ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。			
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

### 代替品

	品番	EA101TR-8
	コメント	仕様をご確認ください。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.