


品番 : EA104AD-28A

品名 : UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ

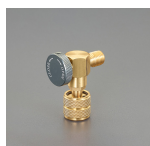

販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/04 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0024ページ		



#### 仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP4101T
適用冷媒	R12・R22・R502	接続径	UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4"フレアー)
サイズ	43(W)×23(D)×52(H)mm	使用圧力	3.92MPa
耐圧	5.0MPa	重量	90g
パッキン	P-10A P-7		

52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。

真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.