


品番 : EA106BB-80

品名 : [R12・R22・R502] φ80mm 連成計

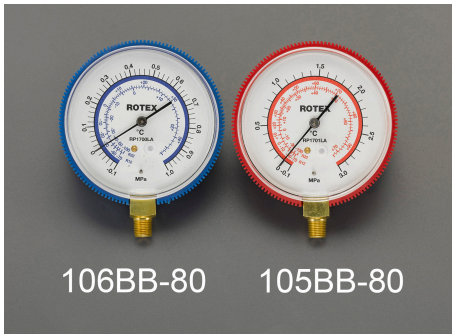

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,770円(税抜) / 4,147円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,770円(税抜) / 4,147円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/04/30 23:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0021ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|--------------------------|
| メーカー | ロテックス (ROTEX) | 型番 | RP1700LAN |
| 仕様 | 低圧用 | 圧力範囲 | -0.1~1.0MPa |
| ゲージ径 | φ80mm | 取付ねじ | 1/8" NPT |
| 温度目盛 | -70~40℃ | ゲージ厚み | 29mm |
| 重量 | 148g | 材質 | 本体: スチール カバー面: プラスチック |
| ゼロ調整ねじ付 | | | |
| プロテクターカバー付 | | | |
| 文字盤が大きく圧力目盛が読み取りやすくなっております。 | | | |
| R12、R22、R502用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.