
 


品番 : EA107HB

品名 : [R410A・R32] F5/16" 手締チャージグチ

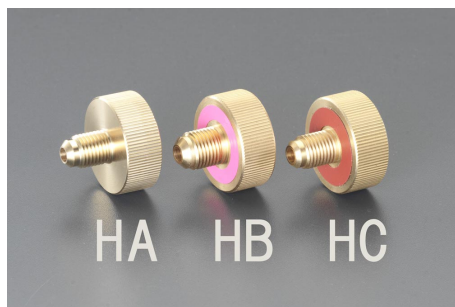


| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/12 06:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0031ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|---------------|-----|----------|
| メーカー | ロテックス (ROTEX) | 型番 | RP8005 |
| 適用冷媒 | R410A, R32 | ねじ径 | 5/16"フレア |
| ボンベ側取付ねじサイズ | W26×14山 | | |
| ボンベに手締めだけでカンタンに取付可能 | | | |
| HFC対応のシールパッキンを使用しています。 | | | |
| シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。 | | | |

代替品

| | |
|--|-------------------|
|  | 品番 EA107T コメント |
|--|-------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.