


品番 : EA109CD-38

品名 : 38mm 煙道ブラシ(ステンス製)

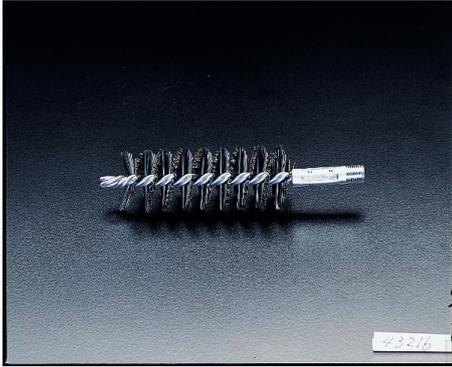

販売価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
カタログ価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/05/04 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。
 一般的にボルトと洗浄中、他のクリーニング部品との
 干渉に発生する、腐食防止や汚れ防止に効果的
 です。

シングルねじり・ダブルステム型
 本型は従来のシングルタイプと異なり、ねじり
 加工をしないため、洗浄力が強く、汚れが落ちる
 ことで、腐食防止や汚れ防止に効果的です。


ダブルねじり・ダブルステム型
 本型は従来のシングルタイプと異なり、ねじり
 加工をしないため、洗浄力が強く、汚れが落ち
 ます。洗浄力が強く、汚れが落ちることで、
 腐食防止や汚れ防止に効果的です。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 弾力があり硬さの差と柔らかさが
 出しやすいです。
- ステンレス 耐熱、耐アルカリに優れている。
 耐腐食性に優れている。
- 刷毛 硬さと弾力とを両立させた、硬さの
 調整が可能なタイプです。
- 硬毛 硬毛で汚れを落とすことができます。
 硬毛で汚れを落とすことができます。
 硬毛で汚れを落とすことができます。
- 軟毛 軟毛で汚れを落とすことができます。
 軟毛で汚れを落とすことができます。
 軟毛で汚れを落とすことができます。

ステンレスブラシ

- 特徴: 耐熱、耐アルカリに優れている。
 耐腐食性に優れている。
- 用途: 耐熱、耐アルカリに優れている。
 耐腐食性に優れている。

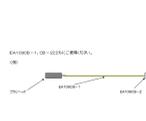

径	長さ	重量	材質
38mm	1000mm	約111g	ステンレス



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	38mm	重量(g)	約111
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.