


品番：EA109CD-76

品名：76mm 煙道ブラシ(ステンス製)

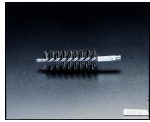

販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/03 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。
 一般的にボルトと洗身や、壁のクリーニングなどに適しています。
 回転時にブラシの先端が鋭くなるため、作業中に壁面に傷を付ける可能性があります。

シングルねじり・ダブルステム型
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。ボルトと洗身や、壁のクリーニングなどに適しています。
 回転時にブラシの先端が鋭くなるため、作業中に壁面に傷を付ける可能性があります。

 
ダブルねじり・ダブルステム型
 ほとんどの現場で汎用性が高いタイプです。ボルトと洗身や、壁のクリーニングなどに適しています。
 回転時にブラシの先端が鋭くなるため、作業中に壁面に傷を付ける可能性があります。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 柔らかく磨き落とす効果が得られ、作業が楽です。
- ステンレス 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 刷毛 硬さと弾力性を兼ね備え、壁の汚れを落とすのに適しています。
- 鋼毛 硬さと弾力性を兼ね備え、壁の汚れを落とすのに適しています。
- 鋼毛 硬さと弾力性を兼ね備え、壁の汚れを落とすのに適しています。
- 鋼毛 硬さと弾力性を兼ね備え、壁の汚れを落とすのに適しています。

ステンレスブラシ

- 特徴: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 用途: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。



品名	規格	単位	在庫
EA109CD-76	76mm	本	11



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	76mm	重量(g)	約142
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.