



品番：EA109CD-76

品名：76mm 煙道ブラシ(ステンス製)

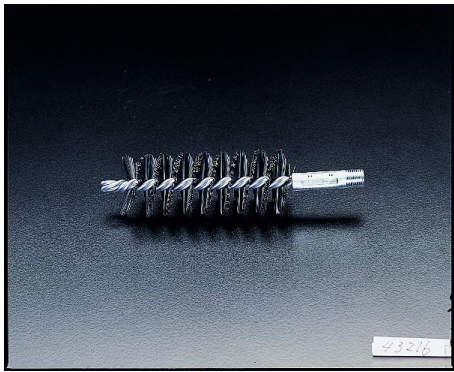

販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/03 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		

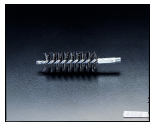

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの現場で使われる、汎用性の高いタイプです。
 ・一般的にボルトと洗身や、壁のクリーニングなどに使われます。
 ・回転時にブラシの先端が鋭くなるため、作業が楽です。

シングルねじり・ダブルステム型
 2本のステムを持つタイプで、作業時に、ねじり
 作業も、元の場所が強く、ねじりがはいるので、高
 効率で作業できます。また、ねじりも楽に作業できます。

 
ダブルねじり・ダブルステム型
 4本のステムを持つタイプで、ねじり作業も、シングル
 よりも効率が良く、強力な作業が可能です。洗身にも
 使われます。回転時に、ねじりも強く、作業が楽です。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛 柔らかい構造のためあまりが強く、比較的長持ちです。
- ・ステンレス 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- ・羊毛 ねじり構造として作業が楽で、壁の汚れが落ちやすくなるのが特徴です。
- ・緑毛 使用後が乾かす必要がなく、作業が楽です。
- ・青毛 洗身作業に最適で、洗身時に、洗身面にダメージを与えません。

ステンレスブラシ

- ・特徴 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- ・用途 一般的にアルカリ洗剤での洗浄、ステンレス、アルミ製の設備、ステンレス、アルミ製の設備、ステンレス、アルミ製の設備。



品名	規格	材質	重量	長さ	外径	内径	ねじ	ねじ径	ねじ長さ	ねじピッチ	ねじ形状	ねじ方向	ねじ位置	ねじ径	ねじ長さ	ねじピッチ	ねじ形状	ねじ方向	ねじ位置
EA109CD-76	76mm	ステンレス	約142g	約1000mm	76mm	76mm	M10	10mm	約100mm	1.5mm	六角	右回り	先端	10mm	約100mm	1.5mm	六角	右回り	先端



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ブラシ: ステンレス ねじ部: スチール
ブラシ径	76mm	重量(g)	約142
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.