


品番：EA109CK-14.3

品名：14.3mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)

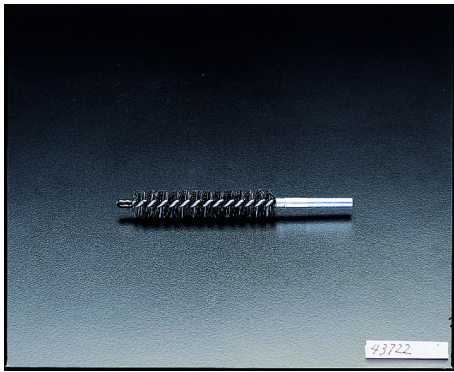

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,120円(税抜) / 1,232円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,120円(税抜) / 1,232円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 23 (2026/05/26 21:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0054ページ | | |



チューブブラシのタイプについて

 
シングルねじり・シングルステム型
ほとんどの用途に使用可能、汎用性が高いです。
一般的にボルト洗浄や、磨きクリーンアップなどの用途に使用されます。磨き加工しやすくなる特徴があります。

シングルねじり・ダブルステム型
ボルトの根本部や奥の隅まで洗浄し、ねじり加工を行います。元の形状が強く、ねじりがはいるので、高強度を確保しやすくなります。磨き加工も容易に可能です。

ダブルねじり・ダブルステム型
ねじり加工をさらに強化し、ねじりがはいる場所、シングルねじりでは洗浄が難しい場所でも、洗浄しやすくなる特徴があります。高強度を確保しやすくなります。磨き加工も容易に可能です。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 弾力があり磨き効果と柔らかさが両立しています。
- ステンレス - 耐熱、耐酸化性に優れています。非磁性で加工性がよく、磨き加工しやすくなります。
- 刷毛 - ねじり加工によりねじりがはいる場所でも、洗浄しやすくなる特徴があります。
- 軸 - 硬質で磨き加工しやすくなります。ねじり加工しやすくなる特徴があります。
- 特徴 - ステンレス鋼製の軸から、高強度に磨き加工しやすくなります。



簡単に曲げ加工ができます。

仕様

| | | | |
|----------|----------------------|------|--------|
| EA109CH用 | | | |
| ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 14.3mm |
| 材質 | ブラシ: ナイロン 軸: スチール | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.