


品番：EA109CK-16

品名：15.9mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)

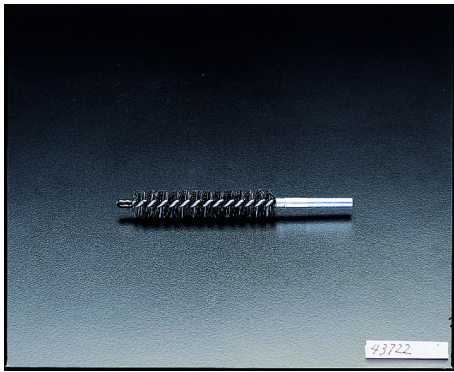


販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/04/04 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

- シングルねじり・シングルステム型**
ほとんどの用途に使用可能、汎用性が高いです。
一般的にボルト洗浄や、磨きクリーンアップなどの用途に使用されます。磨き加工しやすくなるのが特徴です。
- シングルねじり・ダブルステム型**
ボルトの根本部や奥の隅々まで、確実に洗浄・磨き加工できます。元の形状が壊れ、歪みが出るので、高硬度鋼材などには、使用ができません。
- ダブルねじり・ダブルステム型**
4本鋼線に巻かれた構造で、より強力です。シングルねじりよりも磨き力が強く、磨き加工が容易です。洗浄時にも、高硬度鋼材の用途に使用しては、使用ができません。

 - 刷毛の特徴**
- ナイロン毛 - 弾力が残り磨き効果と柔らかさが高いのが特徴です。
 - ステンレス鋼線、磨き加工済に塗られている。磨き加工しやすくなるのが特徴です。
 - 刷毛 - ねじり構造として柔らかく磨き、磨き効果が高いです。磨き加工しやすくなるのが特徴です。
 - 鋼線 - 磨き加工済に塗られています。高硬度鋼材の用途に使用しては、使用ができません。
 - 鋼線 - ステンレス鋼線に巻かれた構造で、高硬度鋼材の用途に使用しては、使用ができません。



簡単に曲げ加工ができます。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	16.0mm
重量	39g	材質	ブラシ:ナイロン 軸:スチール

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.