

品番 : EA109MZ-1


品名 : 30mm 耐酸用刷毛



販売価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
カタログ価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/11 23:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0149ページ		



耐酸用刷毛  
耐酸性に優れたPET繊維を使用し、トジ部分の鉄線は腐食に強いステンレス線でもめく耐酸用刷毛です。粒がアゲ高いなど、建物のリフォームなどにも活躍します。

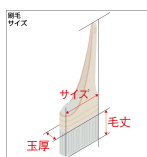

毛刷の目安			
粒	中粒	細	超細

毛刷の目安			
粒	中粒	細	超細

### 仕様

耐酸用刷毛			
材質	毛:PET、柄:木	全長	245mm
毛幅	30mm	毛丈	44mm
刷毛の形状	筋違	刷毛の色	白
耐酸性に優れたPET繊維使用。			
トジ部分は腐食に強いステンレス線。			
濃度	塩酸:35%以下、硫酸:30%以下、硝酸:50%以下に使用可能です。	号数	10号
玉厚	22mm		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.