


品番：EA109SS-8

品名：7.9x180mm チューブブラシ(ステンレス製)

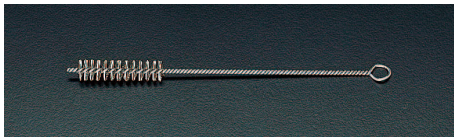

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 745円(税抜) / 820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 745円(税抜) / 820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 129 (2025/05/03 10:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0056ページ | | |



チューブブラシのタイプについて

- シングルねじり・シングルステム型**
このタイプは、ねじり加工が施されたステンレス鋼の管に、ステンレス鋼の毛を束ねて固定しています。一般的にパイプの内面や、他のクリーニングブラシが到達しにくい場所の清掃に使用されます。
- シングルねじり・ダブルステム型**
このタイプは、ねじり加工が施されたステンレス鋼の管に、ステンレス鋼の毛を束ねて固定しています。一般的にパイプの内面や、他のクリーニングブラシが到達しにくい場所の清掃に使用されます。
- ダブルねじり・ダブルステム型**
このタイプは、ねじり加工が施されたステンレス鋼の管に、ステンレス鋼の毛を束ねて固定しています。一般的にパイプの内面や、他のクリーニングブラシが到達しにくい場所の清掃に使用されます。

- 刷毛の特徴**
 - ナイロン毛 - 柔らかく磨きやすいため、多くの用途に適しています。
 - ステンレス鋼毛 - 耐熱、耐酸、耐アルカリに優れている。腐食性のある環境に適しています。
 - 羊毛 - 柔らかく、繊維が絡みつきやすい。油汚れの除去に効果的です。
 - 合成毛 - 様々な形状と硬さがあり、特定の用途に適しています。
 - 特殊毛 - 特殊な形状や硬さがあり、特定の用途に適しています。

- ステンレスブラシ**
 - 特徴 - 耐熱、耐酸、耐アルカリに優れている。腐食性のある環境に適しています。
 - 用途 - 食品工業、化学工業、石油化学工業、ステンレス、アルミ製の設備の清掃。



柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます

仕様

| | | | |
|-------------|---------|-----|-------|
| ブラシ材質 | ステンレス | 柄材質 | スチール |
| ブラシサイズ | φ8×41mm | 全長 | 180mm |
| 重量(g) | 約5.0 | | |
| パイプなどの内面掃除に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.