


品番：EA113XF-10A

品名：ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ 対応)



販売価格	59,800円(税抜)／ 65,780円(税込)		
カタログ価格	59,800円(税抜)／65,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/12 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0019ページ		

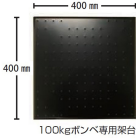

仕様

メーカー	FUSO	型番	FS-200GB
最大計測量	200kg	精度	±50g(0～100kg)
分解能	50g	電源	9V(006P)電池×1個(付属)
計量台サイズ	262×262mm	ディスプレイ	LCD6桁
サイズ	415(W)×350(D)×62(H)mm	重量	約3.7kg
機能	オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示	電池寿命	約60時間
動作環境	周辺温度:0～40℃ 相対湿度:90%以下 高度:2000m以下		
オートパワーオフ(3時間)			
100kgボンベ用架台付(サイズ:400×400mm)			
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール			
ボンベ積載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計			
冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.