


品番：EA113XF-6

品名：高性能冷媒充填はかり

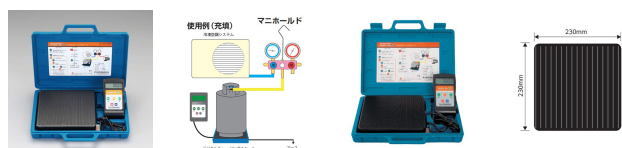

販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0019ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	FUSO-50H
最大計測重量	50kg	精度	±6g(0~20kg)
分解能	2g/5g切替	電源	9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)
計量台サイズ	230×230mm	サイズ	380(W)×280(D)×60(H)mm
重量	約3.4kg		

アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示付

検査成績書付

2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。

ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。

デジタルの揺れを早く抑えるソフト構成

冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

