


品番：EA115BB-37

品名：9.5/16.3mm 15m 高圧洗浄機大型リール

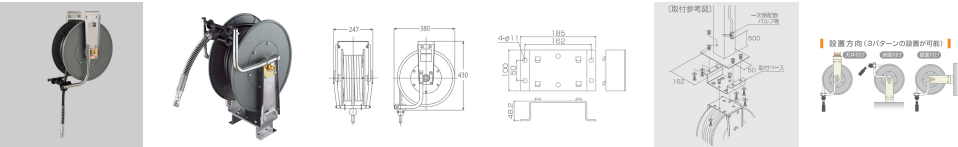

販売価格	116,000円(税抜)／127,600円(税込)		
カタログ価格	116,000円(税抜)／127,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/07 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2497ページ		



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SOH-315P
ホース長	一次側 (入力側) : 1.5m 二次側 (出力側) : 15m	ホース径	内径: 9.5mm 外径: 16.3mm
最高圧力	6.7MPa	ホースカラー	ブラック
ホース材質	合成ゴム	取付ねじ	ユニオンG3/8”メスシート
サイズ	380(W)×247(D)×430(H)mm	重量	12.4kg
ロック機構	ラチェット式	使用温度範囲	0～50℃
使用流水	温水	設置場所	屋内
付属品	・アンカーボルト (M8×50) ×4 ・カプラプラグ&銅ワッシャー×1 ・取付板×1 ・六角ボルト (M10×25) ×2 ・六角ナット (M10) ×2 ・ジョイントホース×1		

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。
大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
高圧洗車機の接続に最適
ラチェット式採用！

ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。

天井付け・床面付け・壁面付けの3パターンの設置が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.