
 


品番：**EA115GB-3**

品名：15.9-25.4mm 内面磨きヘッド

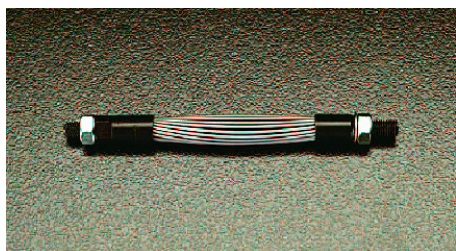

販売価格	<b>8,950円</b> (税抜) / 9,845円(税込)		
カタログ価格	8,950円(税抜) / 9,845円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2026/05/26 21:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0052ページ		



耐久性があります。

#### 仕様

ブラシ材質	ステンレス	接続ねじ	1/4"-28
適応パイプ内径	15.9~25.4mm(5/8"~1")	全長	130mm
ヘッド部分	55mm		

中程度のスケール除去用のステンレス製です。

EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。

時計方向の回転のみで使用して下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.