


品番：EA115GF-43

品名：14.3mm パイプ内面研磨ヘッド

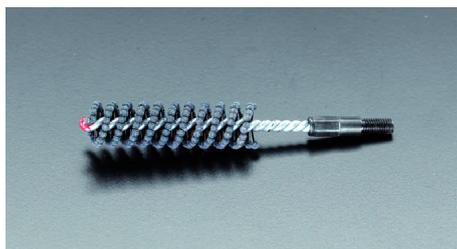

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,400円(税抜) / 18,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,400円(税抜) / 18,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/26 21:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0053ページ | | |



耐久性があります。

仕様

| | | | |
|--|---------------|------|---------|
| ブラシ材質 | ナイロン | 接続ねじ | 1/4"-28 |
| 研磨、クリーニング用 | | | |
| #180シリコンカーバイト付 | | | |
| 必ず水と併用して下さい。 | | | |
| 適応パイプ内径 | 14.3mm(9/16") | | |
| 耐久性があります。 | | | |
| ストレートスチルパイプ用 | | | |
| EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 | | | |
| 全長 | 120mm | ブラシ長 | 65mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.