


品番 : EA115GG-61

品名 : 32mm フレックス砥石

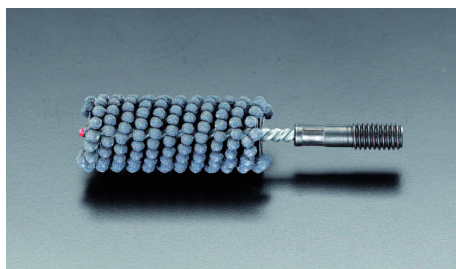

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 22,300円(税抜) / 24,530円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 22,300円(税抜) / 24,530円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/10 19:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0053ページ                      |      |   |



ストレートのスケールパイプの研磨、清掃に

#### 仕様

|         |              |      |        |
|---------|--------------|------|--------|
| 材質      | ナイロン         | 接続ねじ | 1/2"   |
| 適応パイプ内径 | 32mm(1.1/4") | 全長   | 約140mm |
| 砥石長     | 約75mm        |      |        |

EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。

パイプ内研磨用

#180シリコンカーバイト付

必ず水と併用して下さい。

ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に

ストレートスチールパイプ用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.