


品番：EA115GG-65

品名：57mm フレックス砥石

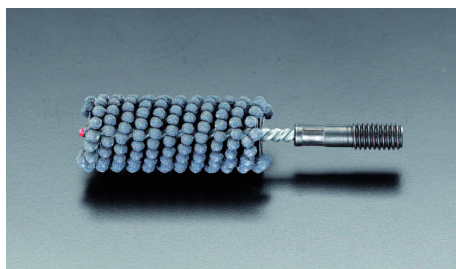

販売価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
カタログ価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/10 18:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0053ページ		



ストレートのスケールパイプの研磨、清掃に

仕様

材質	ナイロン		
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。			
ストレートスチールパイプ用			
パイプ内研磨用			
#180シリコンカーバイト付			
必ず水と併用して下さい。			
接続ねじ	1/2"	適応パイプ内径	57mm(2.1/4")
全長	約150mm	砥石長	約75mm
ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.