


品番：EA115HD-5A

品名：5.8L 超音波洗浄機

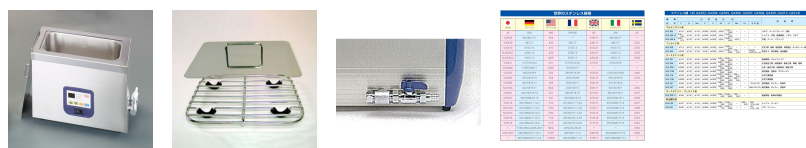

販売価格	167,000円(税抜) / 183,700円(税込)		
カタログ価格	167,000円(税抜) / 183,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-5KS 新パネル
槽容量	5.8L	槽内寸法(mm)(巾×奥行×高さ)	299×150×150
槽外寸法(mm)(巾×奥行×高さ)	364×213×290	本体重量(約)	7kg
高周波出力	180W	ヒーター容量	160W
電源	AC100V(50/60Hz)	発振周波数	38kHz
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)	材質	洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂
ヒーター温度設定範囲	20℃～50℃(1℃刻みで設定)※冷却能力なし	排水方式	手動排水バルブ式
付属品	スノ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード		

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。

本機は安全性に配慮した構造になっています。(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)

高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。

洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。

洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。

デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。

残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。

洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。

メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。

#### 代替品



**品番** EA115HD-5B

**コメント** 変更点:消費電力、材質、付属品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.