


品番 : EA115HD-6A

品名 : 9.2L 超音波洗浄機



販売価格	217,000円(税抜) / 238,700円(税込)		
カタログ価格	217,000円(税抜) / 238,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 12:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

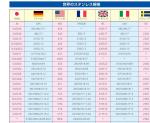

## 仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-10KS 新パネル
槽容量	9.2L	槽内寸法(mm)(巾×奥行×高さ)	299×236×150
槽外寸法(mm)(巾×奥行×高さ)	364×303×290	本体重量(約)	8.9kg
高周波出力	240W	ヒーター容量	210W
電源	AC100V(50/60Hz)	発振周波数	38kHz
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)	材質	洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード	ヒーター温度設定範囲	20°C~50°C(1°C刻みで設定)※冷却能力なし
給水方式	洗浄槽上部からの手動給水	排水方式	手動排水バルブ式
消費電力	400W	機能	加温
電波法型式指定番号	総務省指定番号:第BU-05012号		
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。			
本機は安全性に配慮した構造になっています。(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)			

高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。

洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。

洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。

デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。

残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。

洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。

メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。

排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも排水できます。

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

#### 代替品

	<p>品番 EA115HD-6B</p> <p>コメント 変更点:消費電力、材質、付属品</p>
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.