


品番：EA115HD-9A

品名：20.4L 超音波洗浄機



販売価格	323,000円(税抜) / 355,300円(税込)		
カタログ価格	323,000円(税抜) / 355,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

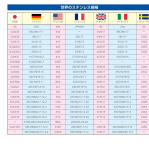

### 仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-20KS 新パネル
槽容量	20.4L	槽内寸法(mm)(巾×奥行×高さ)	502×299×150
槽外寸法(mm)(巾×奥行×高さ)	567×364×290	本体重量(約)	14.8kg
高周波出力	480W	ヒーター容量	300W
電源	AC100V(50/60Hz)	発振周波数	38kHz
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定可能)	材質	洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード	ヒーター温度設定範囲	20℃～50℃(1℃刻みで設定、※冷却機能なし)
給水方式	洗浄槽上部からの手動給水	排水方式	手動排水バルブ式
消費電力	650W	機能	加温
電波法型式指定番号	総務省指定番号:第BU-05014号		

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。

本機は安全性に配慮した構造になっています。(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)

高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。

洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。

洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。

デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。

残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。


洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。

メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。

排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも排水できます。

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA115HD-9B <b>コメント</b> 変更点:消費電力、材質、付属品</p>
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.