 



品番：EA115HH-2

品名：2.6L 超音波洗浄機



販売価格	140,000円(税抜) / 154,000円(税込)		
カタログ価格	140,000円(税抜) / 154,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/10 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0616ページ		

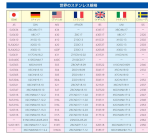

モデルチェンジ内容 24/11/18 旧:ecosonicロゴなし、新:ecosonicロゴあり(9025 No.55,56)

#### 仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-802
槽容量	2.6L	槽外寸法(幅×奥行×高さ)	319×217×194mm
槽内寸法(幅×奥行×高さ)	237×137×100mm	本体重量	4kg
ヒーター容量	80W	電源	AC100V(50/60Hz)
発振周波数	44kHz、PZT、他励発振	タイマー設定範囲	最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み)
材質	洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー:ABS樹脂	付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式コード
消費電力	160W	給水方式	洗浄槽上部からの手動給水
排水方式	洗浄槽上部からの手動傾斜排水	動作モード	標準洗浄/ソフト洗浄
機能	加温、出力点検、洗浄動作モード変更、各種警告表示	ヒーター温度設定範囲	20℃~50℃(1℃刻みで設定可能、※冷却能力なし)
電波法型式指定番号	総務省指定番号:第BU-18007号		

最大3時間の洗浄タイマー

洗浄モード機能(標準洗浄、ソフト洗浄)


超音波出力の点検機能

ヒーター異常時の警告機能

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

※本体は防水構造及び防爆構造ではありません。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA115HG-2</p> <p><b>コメント</b> 変更点:容量、サイズなど</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.