


品番：EA115HK-2A

品名：4.0L 脱脂洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)

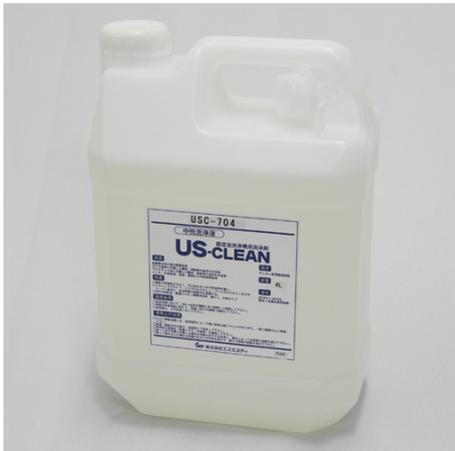

販売価格	9,700円(税抜) / 10,670円(税込)		
カタログ価格	9,700円(税抜) / 10,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/04 21:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0616ページ		



中性



仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	USC-704
内容量	4L	pH	6.0~8.0
主成分	アニオン系界面活性剤	形状	淡黄色透明液体
使用濃度	5~20%	液温	常温~60℃
臭い	ほとんどなし	比重	1.00~1.04(代表値)
労働安全衛生法	ジエタノールアミン0.2%未満含有		

金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。

メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。

メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのペーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。

希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。

PRTR法非該当、無リン、中性タイプ

使用条件

- ・洗浄条件に応じて、5%~20%の濃度に水で希釈する。
- ・液温は、常温~60℃の範囲で使用する。
- ・洗浄後は、十分水洗い(すすぎ洗浄)を行う。

代替品



品番 EA115HK-1A

コメント 2.0L

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.