



品番：EA115JS-98

品名：1/8"x20m スズランノズル付ハイ°クリーニングキット

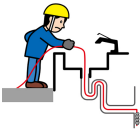

販売価格	129,300円(税抜)／142,230円(税込)		
カタログ価格	129,300円(税抜)／142,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2497ページ		

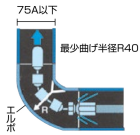

仕様

メーカー	スーパー工業	型番	04000097
ホースサイズ	内径:3.6mm 外径:8.3mm(1/8")	ホース長	20m
適応パイプ径	75A以下(最小曲げ半径R40)	耐圧	21MPa以下
使用温度	90℃以下		
スズランノズル付き			
ホース先端のスズランノズルが逆噴射し、パイプ(管)内を洗浄できます。			
管径75Aタイプ曲がりの多いパイプ(管)洗浄に最適!			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.