


品番 : EA115KA-16

品名 : 300ml [家庭用]フォームノズル

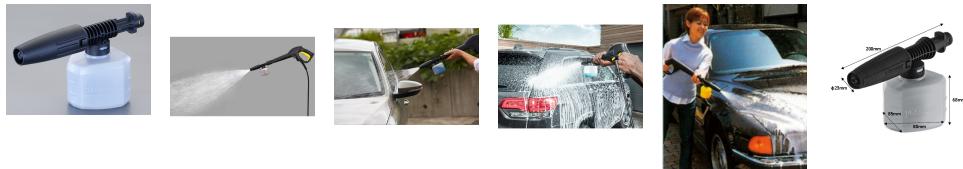

販売価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0048ページ		



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン (KARCHER)	型番	2.643-150.0
用途	車、サンルーム、バイクや自転車、パーティオ(木製、石製)、シャッターやブラインド、通路、道路、壁やガーデンフェンス、トレーラーなどの洗浄、清掃に	材質	ポリエチレン
タンク容量	300ml	タンクサイズ	80×85×68(H)mm
ノズルサイズ	φ 23×200(L)mm	重量	180g
使用方法	・トリガーガンにノズルの代わりに取り付けて使用します。 ・低圧のみでの噴射です。	注意	・塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。 ・2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。

高圧洗浄機のトリガーガンに取付ると、洗浄剤を泡状にして噴射します。

EA115KA-55A、-59、(旧)EA115KA-51、-56、57などの洗剤を入れてお使い下さい。

内容量が分かりやすい半透明の洗剤容器

しっかりとした泡を塗布できるので、いろいろな表面を簡単に洗浄できます。

代替品

	品番	EA115KA-16A
--	----	-------------



コメント 変更点:サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.