


品番：EA115KA-18

品名：15m [家庭用]ハイパワークリーニングホース(40-200mm用)

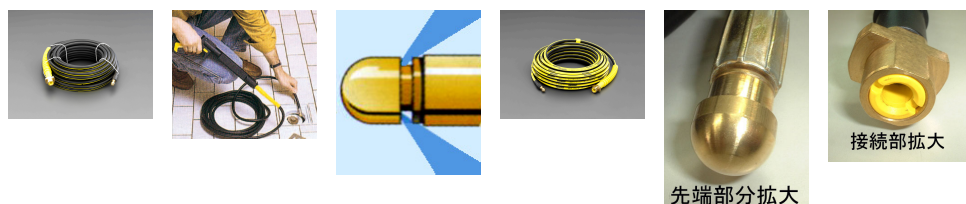

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 14:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----|-------------|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.637-767.0 |
| 家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。 | | | |
| 内径40~200mmの配管洗浄用 | | | |
| 先端ノズルの4箇所孔から高圧水が逆噴射します。 | | | |
| 手の届かない下水管などの清掃に | | | |
| 耐圧 | 16MPa | サイズ | φ8mm×15m |

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
| | 品番 EA115KA-18A コメント 変更点: 外観 |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.