 



品番：EA115KM-110D

品名：AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 51,000円(税抜) / 56,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 51,000円(税抜) / 56,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/14 16:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0048ページ2432ページ | | |

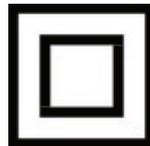

ESCOオリジナルセット!

付属の延長コードを使用して最大16mの高圧ホース延長が可能

仕様

| | | | |
|----------|-------------------------|----------|---|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | ESCOオリジナルセット |
| 商品名 | K2リトルプレミアム※ESCOオリジナルセット | 用途 | 自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 吐出水量(最大) | 330L/h |
| 吐出圧力(最大) | 8MPa | モーター出力 | 1.0kW |
| 消費電力 | 1000W | 定格使用時間 | 最大1時間 |
| 給水温度 | 最大40℃ | サイズ | 本体:380(W)×197(D)×264(H)mm ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm |
| 電源コード長 | 5m | 本体重量 | 3.7kg |
| ケース容量 | 38L | 付属品 | 高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース |
| 防水性能 | IPX5 | | |

| |
|--|
| 女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。 |
| 本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。 |
| 標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。 |
| 自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5 m)。 |
| ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。 |
| 洗浄剤吸引ホース付き 洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売)は、汚れをしっかりと落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。 |
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.