


品番 : EA115KM-2D

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/14 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

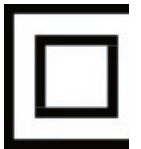

#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.600-974.0
商品名	K2クラシックプラス	用途	自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	1,000W
モーター出力	1.0kW	最大吐出水量	330L/h
最大吐出圧力	8MPa	定格使用時間	最大1時間
給水温度	最大40℃	サイズ	462×171×243(H)mm
重量	3.9kg	電源コード長さ	5m
防水性能	IPX5	付属品	トリガーガン、バリオスプレーランス、高圧ホース5m、洗浄剤タンク、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング

高圧ホース取付部はねじ仕様です。

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。

標準装備のバリオスプレーランスは水圧が調節できるので洗車から網戸の洗浄まで様々な場所に便利。

自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(フィルター、自吸用ホースが必要です)。

#### <軽量&コンパクト>

本体は3.9kgと小さくて軽いので、高圧洗浄するときもラクに持ち運びができます。

<標準装備ノズル>

バリオスプレーランス:圧力調整が可能な広角ノズルです。圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。また、ノズルは製品背面に収納できるので、コンパクトにしっかり保管できます。

<洗浄剤タンク付き>


洗浄剤を入れるタンクが付いており、洗浄剤の使用にも便利。

二重絶縁

水道ホースは付属していません

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

代替品

	<p><b>品番</b> EA115KM-7</p> <p><b>コメント</b> 類似品(違い:外観、付属品等)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.