


品番 : EA115KN-2

品名 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)

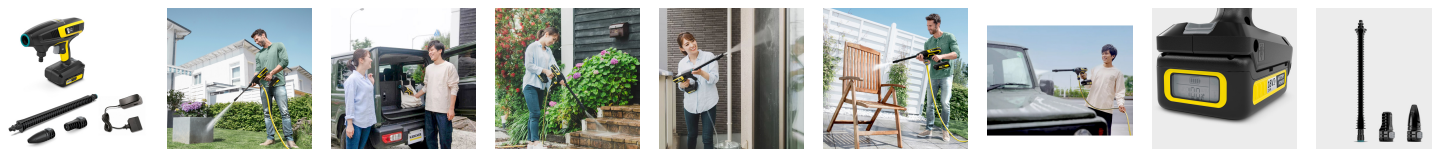

販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 10:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2433ページ		



### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.328-113.0
商品名	KHB6	用途	自転車、庭の柵、ゴミ箱、ガーデン用具、ガーデン家具などに
サイズ	302×89×265(H)mm	重量	1.3kg(本体のみ)
騒音値	69dB	吐出水量(最大)	200L/min
吐出圧力(最大)	2.4MPa	吐出圧力	中圧
電源	18Vリチウムイオンバッテリー(2.5Ah)	充電時間	5時間10分
連続使用時間	満充電時:約12分 ※電源スイッチONでトリガーガンレバーを握っているときの合計時間	定格使用時間	最大1時間
防水性能	IPX4	付属品	1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、バッテリー、充電アダプター、本体側カップリング

片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル洗浄機です。

電源の場所を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。

手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。

電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。

★リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。

別売りの自吸用ホース(EA115KA-72)を使用すれば、バケツなどにためた水を使用して洗浄できます。

二重絶縁

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

#### 代替品



**品番** EA115TB-30

**コメント** メーカー違い 仕様ご確認ください

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.